




Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN BRP069C41

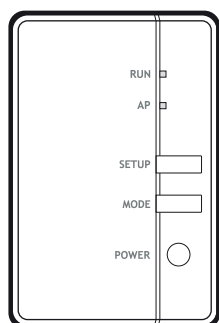

BRP069C41

Πίνακας περιεχομένων

1	Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο	3
2	Συγκεκριμένες οδηγίες ασφάλειας τεχνικού εγκατάστασης	4
3	Πληροφορίες για τον προσαρμογέα	5
3.1	Εξαρτήματα	5
3.2	Βασικές παράμετροι	5
3.3	Συμβατότητα	5
4	Πληροφορίες για τη συσκευασία	6
4.1	Για να αποσυσκευάσετε τον προσαρμογέα	6
5	Εγκατάσταση	7
5.1	Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του προσαρμογέα	7
5.2	Επισκόπηση: Εγκατάσταση	7
5.3	Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης	7
5.3.1	Απαιτήσεις στο χώρο εγκατάστασης	7
5.4	Σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων	8
5.4.1	Επισκόπηση ηλεκτρικών συνδέσεων	8
5.4.2	Πληροφορίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων	8
5.4.3	Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων	9
5.4.4	Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα με τη μονάδα	9
5.5	Κλείσιμο του προσαρμογέα	10
5.5.1	Για να κλείσετε τον προσαρμογέα	10
5.6	Εγκατάσταση του προσαρμογέα	11
5.6.1	Πληροφορίες για την εγκατάσταση του προσαρμογέα	11
5.6.2	Για να προσαρτήσετε τον προσαρμογέα	11
5.7	Άνοιγμα του προσαρμογέα	12
5.7.1	Πληροφορίες για το άνοιγμα του προσαρμογέα	12
5.7.2	Για να ανοίξετε τον προσαρμογέα	12
6	Εκκίνηση του συστήματος	14
7	Ρύθμιση παραμέτρων	15
7.1	Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ONECTA	15
7.2	Για να διαμορφώσετε τον προσαρμογέα	15
8	Παράδοση στον χρήστη	16
9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	17
9.1	Επισκόπηση: Αντιμετώπιση προβλημάτων	17
9.1.1	Σύμπτωμα: Οι λυχνίες LED δεν ανάβουν όταν ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος στη μονάδα και η μονάδα είναι ενεργοποιημένη	17
9.1.2	Σύμπτωμα: Ο προσαρμογέας ΔΕΝ αποκρίνεται κατά την επικοινωνία με την εσωτερική μονάδα	17
9.1.3	Σύμπτωμα: Δεν συμβαίνει τίποτα όταν ο προσαρμογέας είναι στη λειτουργία AP	17

1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο

Κοινό στόχος

Εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες

Σετ τεκμηρίωσης

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος πακέτου βιβλιογραφίας. Το πλήρες πακέτο αποτελείται από:

- **Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας:**
 - Οδηγίες ασφαλείας τις οποίες πρέπει να διαβάσετε πριν από την εγκατάσταση
 - Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας)
- **Εγχειρίδιο εγκατάστασης:**
 - Οδηγίες εγκατάστασης
 - Μορφή: Έντυπο (παρέχεται στο κιτ)
- **Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη:**
 - Οδηγίες εγκατάστασης, ρυθμίσεις παραμέτρων, οδηγίες εφαρμογής, ...
 - Μορφή: Ψηφιακά αρχεία στον ιστότοπο <https://www.daikin.eu>. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης Q για να βρείτε το μοντέλο σας.
- **Δήλωση συμμόρφωσης:**



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η Daikin Industries Czech Republic s.r.o. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου BRP069C41 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ και τους Κανονισμούς για τον ραδιοεξοπλισμό 2017 S.I. 2017/1206. Η πρωτότυπη δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο <https://www.daikin.eu>. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης Q για να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης για τη μονάδα σας.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές, τις μεθόδους ρύθμισης, συχνές ερωτήσεις, συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, καθώς και για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος εγχειριδίου, επισκεφτείτε τον ιστότοπο app.daikineurope.com.



Οι τελευταίες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων συνοδευτικών εγγράφων ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο της Daikin στη χώρα σας ή μέσω του αντιπροσώπου σας.

Η πρωτότυπη βιβλιογραφία έχει συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις.

2 Συγκεκριμένες οδηγίες ασφάλειας τεχνικού εγκατάστασης

Να τηρείτε πάντα τις ακόλουθες οδηγίες και κανονισμούς ασφάλειας.

Εγκατάσταση (ανατρέξτε στην ενότητα "5 Εγκατάσταση" [► 7])



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία προτού εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα.
- ΜΗΝ χειρίζεστε τον προσαρμογέα με βρεγμένα χέρια.
- ΜΗΝ αφήνετε τον προσαρμογέα να βραχεί.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τον προσαρμογέα.
- Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου σύνδεσης, να πιάνετε πάντα τον ακροδέκτη.
- Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία, αν ο προσαρμογέας υποστεί βλάβη.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΜΗΝ ενεργοποιείτε την τροφοδοσία προτού συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια, κλείσετε τον προσαρμογέα και εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Πριν ανοίξετε τον προσαρμογέα, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος προς την εσωτερική μονάδα.

Παράδοση στον χρήστη (ανατρέξτε στην ενότητα "8 Παράδοση στον χρήστη" [► 16])



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τον προσαρμογέα. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
- ΜΗΝ αφήνετε τον προσαρμογέα να βραχεί ή μην τον χρησιμοποιείτε όταν κάνετε μπάνιο ή σε παρόμοιες δραστηριότητες με νερό. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό ή κοντά άτομα που χρησιμοποιούν καρδιακούς βηματοδότες ή απινιδωτές. Ενδέχεται να προκληθούν απειλητικές για τη ζωή ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε αυτοματοποιημένο εξοπλισμό, όπως αυτόματες πόρτες ή συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς. Ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα λόγω λανθασμένης λειτουργίας του εξοπλισμού.
- Σε περίπτωση ασυνήθιστων οσμών ή ήχου, υπερθέρμανσης ή έκλυσης καπνού από τον προσαρμογέα, αποσυνδέστε αμέσως την εσωτερική μονάδα από την τροφοδοσία. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή δυσλειτουργία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
- Αν ο προσαρμογέας πέσει ή υποστεί βλάβη, αποσυνδέστε την εσωτερική μονάδα από την τροφοδοσία. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή δυσλειτουργία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

3 Πληροφορίες για τον προσαρμογέα


Προσαρμογέας ασύρματου LAN για τη σύνδεση του συστήματος αντλίας θερμότητας στο Daikin Cloud μέσω Internet, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου του συστήματος αντλίας θερμότητας μέσω της εφαρμογής ONECTA.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τα προαιρετικά μοντέλα BRP069C51, BRP069C81 και BRP069C82, ο προσαρμογέας ασύρματου LAN είναι ο BRP069C41.

3.1 Εξαρτήματα

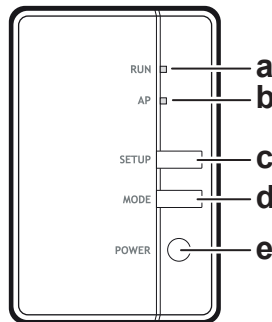

- a** Λυχνία RUN (πορτοκαλί). Ανάβει κατά τη σύνδεση σε έναν δρομολογητή (σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN).
- b** Λυχνία AP
- c** Κουμπί SETUP. Χρησιμοποιήστε το κατά τη σύνδεση σε δρομολογητή (σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN).
- d** Κουμπί MODE
- e** Κουμπί POWER. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ τον προσαρμογέα WLAN όταν το πατάτε.

3.2 Βασικές παράμετροι

Παράμετρος	Τιμή
Εύρος συχνοτήτων	2400 MHz~2483,5 MHz
Πρωτόκολλο ραδιοεπικοινωνιών	IEEE 802.11b/g/n
Κανάλι ραδιοσυχνοτήτων	13 ch
Ισχύς εξόδου	13 dBm
Ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Τροφοδοσία	DC 14 V / 16 V / 100 mA

3.3 Συμβατότητα

Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα είναι συμβατή για χρήση με τον προσαρμογέα. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του προσαρμογέα και τις συμβατές μονάδες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο app.daikineurope.com.


4 Πληροφορίες για τη συσκευασία

Λάβετε υπόψη τα εξής:


- Κατά την παράδοση, ΠΡΕΠΕΙ να ελέγξετε τη μονάδα για ζημιές. Τυχόν ζημιά ΠΡΕΠΕΙ να αναφερθεί αμέσως στον αρμόδιο υπάλληλο παραπόνων του μεταφορέα.
- Μεταφέρετε τη μονάδα όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην τελική θέση εγκατάστασης, ώστε να αποφευχθούν ζημιές κατά τη μεταφορά.
- Προετοιμάστε εκ των προτέρων τη διαδρομή μέσω της οποίας θέλετε να μεταφέρετε τη μονάδα στην τελική της θέση εγκατάστασης.

4.1 Για να αποσυσκευάσετε τον προσαρμογέα

- 1 Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2 Αφαιρέστε τον προσαρμογέα BRP069C41 από τη συσκευασία του προαιρετικού κιτ (BRP069C51, BRP069C81 ή BRP069C82).

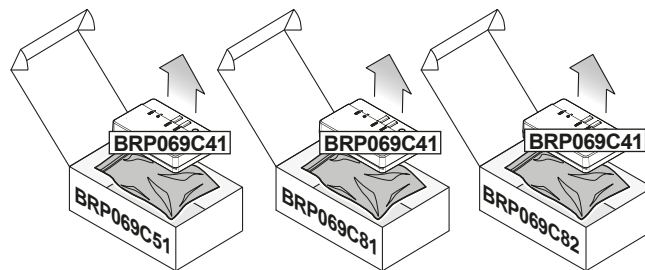

- 3 Ξεχωρίστε τα παρελκόμενα.

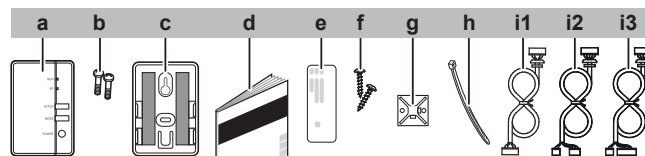

- a Προσαρμογέας BRP069C41
- b Βίδες (M3×8) για τον προσαρμογέα
- c Βάση προσαρμογέα με ταινία διπλής όψης
- d Εγχειρίδιο εγκατάστασης
- e Αυτοκόλλητο με τον σειριακό αριθμό (SSID, ΑΡΙΘΜΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ, MAC)
- f Βίδες στήριξης για τη βάση (M3×16)
- g Βάση δεματικού καλωδίων
- h Δεματικό καλωδίων
- i1 Για το BRP069C51: καλώδιο σύνδεσης στο X801A
- i2 Για το BRP069C81: καλώδιο σύνδεσης στο X35A + X50A (τύπος 1)
- i3 Για το BRP069C82: καλώδιο σύνδεσης στο X35A + X50A (τύπος 2)

5 Εγκατάσταση

5.1 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του προσαρμογέα



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία προτού εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα.
- ΜΗΝ χειρίζεστε τον προσαρμογέα με βρεγμένα χέρια.
- ΜΗΝ αφήνετε τον προσαρμογέα να βραχεί.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τον προσαρμογέα.
- Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου σύνδεσης, να πιάνετε πάντα τον ακροδέκτη.
- Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία, αν ο προσαρμογέας υποστεί βλάβη.

5.2 Επισκόπηση: Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση του προσαρμογέα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

- 1 Σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων;
- 2 Κλείσιμο του προσαρμογέα;
- 3 Τοποθέτηση του προσαρμογέα στη μονάδα.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σημείο σύνδεσης του ηλεκτρικού καλωδίου στην εσωτερική μονάδα, καθώς και το σημείο τοποθέτησης του προσαρμογέα εξαρτώνται από τον τύπο της εσωτερικής μονάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό της εσωτερικής μονάδας.

5.3 Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης

Επιλέξτε τη θέση της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για τη μεταφορά της μονάδας προς και από τον χώρο εγκατάστασης.

ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα σε χώρους που χρησιμοποιούνται συχνά ως χώροι εργασίας. Στην περίπτωση κατασκευαστικών εργασιών (π.χ. τρόχισμα) όπου παράγεται μεγάλη ποσότητα σκόνης, η μονάδα ΠΡΕΠΕΙ να είναι καλυμμένη.

5.3.1 Απαιτήσεις στο χώρο εγκατάστασης


Ο προσαρμογέας προορίζεται για τοποθέτηση στην εσωτερική μονάδα, μόνο σε εσωτερικό χώρο, όπου δεν επικρατούν συνθήκες υγρασίας.

ΜΗΝ εγκαθιστάτε τον προσαρμογέα στα ακόλουθα σημεία:

- Σε σημεία όπου εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Σε σημεία όπου βρίσκεται κοντά σε κάποια πηγή θερμότητας.
- Σε σημεία όπου εκτίθεται σε πηγή ατμού.
- Σε σημεία όπου εκτίθεται σε ατμό από λάδια μηχανής.

5.4 Σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων

5.4.1 Επισκόπηση ηλεκτρικών συνδέσεων

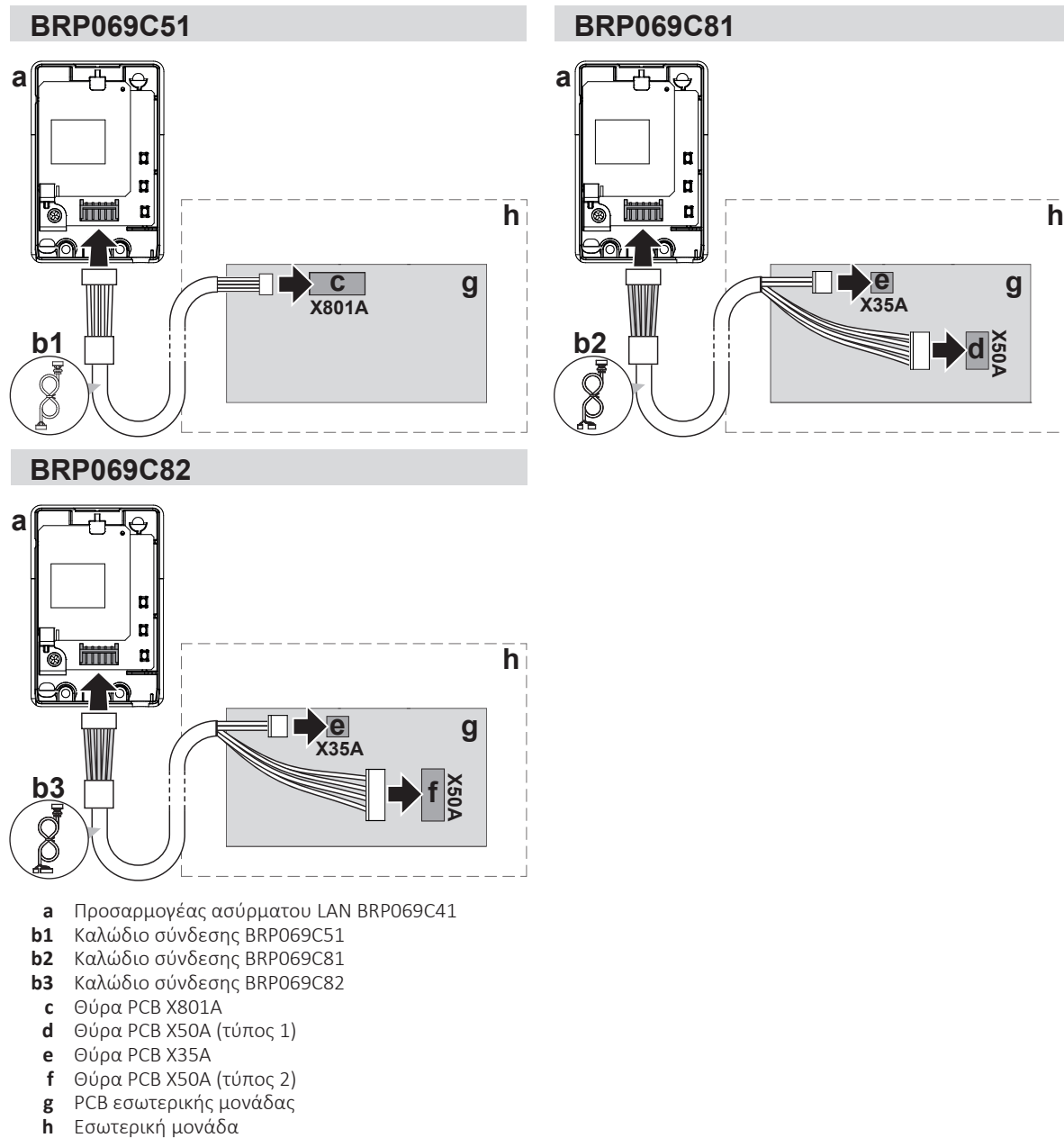

5.4.2 Πληροφορίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων

Τυπική ροή εργασίας

Συνήθως η σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

- 1 Σύνδεση του ενός άκρου του καλωδίου σύνδεσης στην εσωτερική μονάδα;
- 2 Σύνδεση του άλλου άκρου του καλωδίου σύνδεσης στον προσαρμογέα.

5.4.3 Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα παρακάτω κεφάλαια:


- Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας
- Προετοιμασία

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ**

ΜΗΝ ενεργοποιείτε την τροφοδοσία προτού συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια, κλείσετε τον προσαρμογέα και εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα.

5.4.4 Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα με τη μονάδα

- 1 Διαχωρίστε το επάνω περίβλημα από το κάτω περίβλημα.

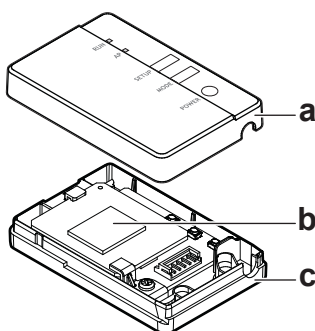


- a Επάνω περίβλημα
- b PCB προσαρμογέα
- c Κάτω περίβλημα


- 2 Συνδέστε τον ακροδέκτη στην πλευρά της εσωτερικής μονάδας στη θύρα PCB της εσωτερικής μονάδας.

- BRP069C51: Θύρα PCB X801A
- BRP069C81 και BRP069C82: X35A και X50A

 
- 3 Συνδέστε τον ακροδέκτη στην πλευρά του προσαρμογέα στον προσαρμογέα.

Καλώδιο σύνδεσης για το BRP069C51:

 - a Ακροδέκτης πλευράς εσωτερικής μονάδας X801A
- b Ακροδέκτης πλευράς προσαρμογέα


Καλώδιο σύνδεσης για το BRP069C81:

 - a Ακροδέκτης πλευράς εσωτερικής μονάδας X35A
- b Ακροδέκτης πλευράς εσωτερικής μονάδας X50A (τύπος 1)
- c Ακροδέκτης πλευράς προσαρμογέα

Καλώδιο σύνδεσης για το BRP069C82:

- a Ακροδέκτης πλευράς εσωτερικής μονάδας X35A
- b Ακροδέκτης πλευράς εσωτερικής μονάδας X50A (τύπος 2)
- c Ακροδέκτης πλευράς προσαρμογέα

- 4 Στερεώστε το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται πίεση.

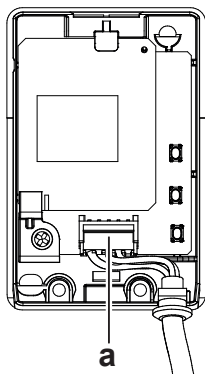

a Σύνδεσμος



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΝΤΑ να συνδέετε ένα ενσύρματο ή ασύρματο τηλεχειριστήριο (Παράδειγμα: BRC1H, BRC7), διαφορετικά ΔΕΝ θα είναι δυνατή η λειτουργία της εφαρμογής ηλεκτρονικού ελέγχου.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εξασφαλίστε ότι δεν ασκείται πίεση στην πλευρά της εσωτερικής μονάδας χρησιμοποιώντας το δεματικό καλωδίων και το στήριγμα δεματικών καλωδίων που περιλαμβάνονται ως παρελκόμενα.


5.5 Κλείσιμο του προσαρμογέα

5.5.1 Για να κλείσετε τον προσαρμογέα

- 1 Προσαρτήστε το μπροστινό πλαίσιο στο πίσω πλαίσιο.

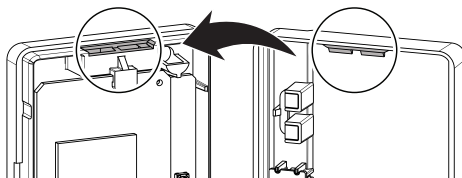


- 2 Τοποθετήστε δύο βίδες από τη θήκη παρελκομένων.

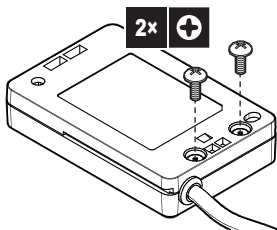

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αφού κλείσετε τον προσαρμογέα, ελέγξτε ότι το καλώδιο σύνδεσης έχει συνδεθεί καλά.

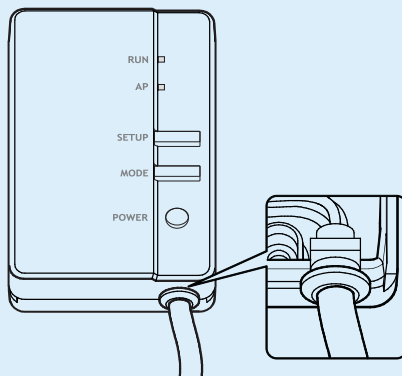

5.6 Εγκατάσταση του προσαρμογέα

5.6.1 Πληροφορίες για την εγκατάσταση του προσαρμογέα

Χρησιμοποιήστε τη βάση του προσαρμογέα (παρελκόμενο) για να προσαρτήσετε τον προσαρμογέα. Υπάρχουν 2 τρόποι για να προσαρτήσετε τη βάση του προσαρμογέα:

- Στερέωση της βάσης προσαρμογέα στην επιφάνεια με τη χρήση βιδών.
- Στερέωση της βάσης προσαρμογέα στην επιφάνεια με τη χρήση ταινίας διπλής όψης.

5.6.2 Για να προσαρτήσετε τον προσαρμογέα

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


- Αν χρησιμοποιήσετε ταινία διπλής όψης για την προσάρτηση, βεβαιωθείτε ότι το τμήμα της επιφάνειας στο οποίο θα προσαρτήσετε τη βάση είναι καθαρό και δεν έχει λιπαρότητα.
- Φροντίστε να προσαρτήσετε τη βάση σταθερά στην επιφάνεια, έτσι ώστε να αντέξει το βάρος του προσαρμογέα.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η ακριβής θέση τοποθέτησης της βάσης εξαρτάται από τον τύπο της εσωτερικής μονάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο app.daikineurope.com.


Αν χρησιμοποιήσετε βίδες

- 1 Στερεώστε τη βάση του προσαρμογέα στον τοίχο/σε μια επιφάνεια με 2 βίδες M3×16 (παρελκόμενο).
- 2 Σύρετε τον προσαρμογέα στη βάση.

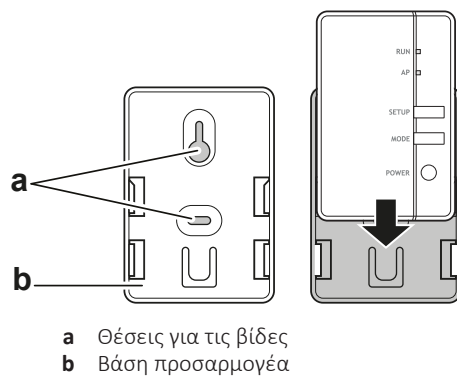

Αν χρησιμοποιήσετε ταινία διπλής όψης

- 3 Τοποθετήστε την ταινία διπλής όψης στη βάση του προσαρμογέα.
- 4 Στερεώστε τη βάση στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας την ταινία.
- 5 Σύρετε τον προσαρμογέα στη βάση.

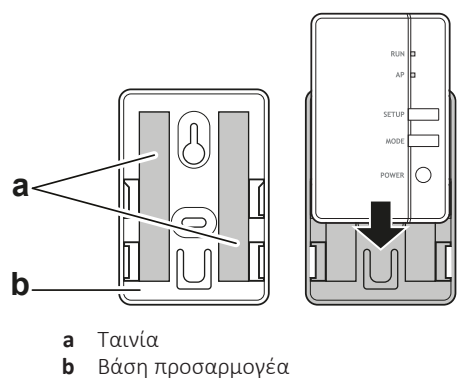

5.7 Άνοιγμα του προσαρμογέα

5.7.1 Πληροφορίες για το άνοιγμα του προσαρμογέα

Η μέση διαδικασία εγκατάστασης ΔΕΝ περιλαμβάνει το άνοιγμα του προσαρμογέα. Ωστόσο, εάν χρειαστεί να τον ανοίξετε, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.




ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ


Πριν ανοίξετε τον προσαρμογέα, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος προς την εσωτερική μονάδα.

5.7.2 Για να ανοίξετε τον προσαρμογέα

- 1 Αφαιρέστε τις βίδες με ένα κατσαβίδι.

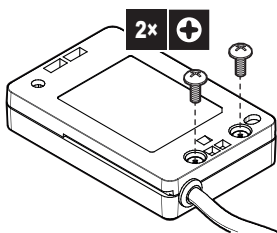


- 2 Απαγκιστρώστε το μπροστινό πλαίσιο από το πίσω πλαίσιο.

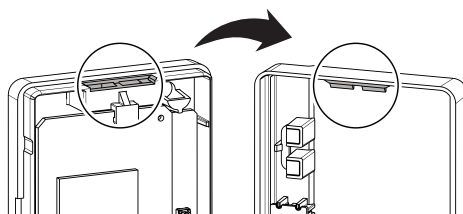

6 Εκκίνηση του συστήματος

Ο προσαρμογέας τροφοδοτείται από την εσωτερική μονάδα. Για τη λειτουργία του προσαρμογέα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι είναι συνδεδεμένος στην εσωτερική μονάδα και ότι η εσωτερική μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία της συσκευής και βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνει η λυχνία RUN του προϊόντος.

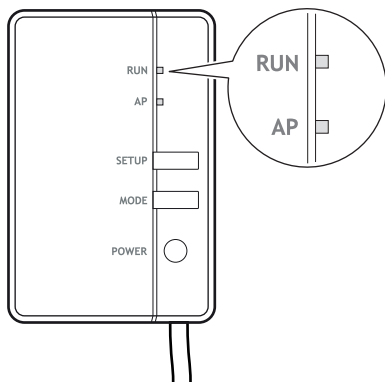

7 Ρύθμιση παραμέτρων

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την παροχή των ακόλουθων στοιχείων:

- Smartphone ή tablet με τουλάχιστον την παλαιότερη υποστηριζόμενη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android ή iOS, η οποία ορίζεται στον ιστότοπο app.daikineurope.com.
- Σύνδεση στο Internet και συσκευή επικοινωνίας, όπως μόντεμ, δρομολογητής κ.λπ.
- Σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN
- Τη δωρεάν εφαρμογή ONECTA εγκατεστημένη.

7.1 Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ONECTA

- 1 Ανοίξτε:
 - Το Google Play για τις συσκευές που χρησιμοποιούν Android.
 - Το App Store για τις συσκευές που χρησιμοποιούν iOS.
- 2 Αναζητήστε τον όρο "ONECTA".
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε.

7.2 Για να διαμορφώσετε τον προσαρμογέα

Ανοίξτε την εφαρμογή ONECTA στο smartphone ή το tablet PC και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

Για αυτόν τον προσαρμογέα ασύρματου LAN, διατίθεται πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων WPS. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

app.daikineurope.com



8 Παράδοση στον χρήστη

Αφού εγκαταστήσετε και διαμορφώσετε τον προσαρμογέα, παραδώστε αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης στον χρήστη και ενημερώστε τον για τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τον προσαρμογέα. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
- ΜΗΝ αφήνετε τον προσαρμογέα να βραχεί ή μην τον χρησιμοποιείτε όταν κάνετε μπάνιο ή σε παρόμοιες δραστηριότητες με νερό. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό ή κοντά άτομα που χρησιμοποιούν καρδιακούς βηματοδότες ή απινιδωτές. Ενδέχεται να προκληθούν απειλητικές για τη ζωή ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε αυτοματοποιημένο εξοπλισμό, όπως αυτόματες πόρτες ή συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς. Ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα λόγω λανθασμένης λειτουργίας του εξοπλισμού.
- Σε περίπτωση ασυνήθιστων οσμών ή ήχου, υπερθέρμανσης ή έκλυσης καπνού από τον προσαρμογέα, αποσυνδέστε αμέσως την εσωτερική μονάδα από την τροφοδοσία. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή δυσλειτουργία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
- Αν ο προσαρμογέας πέσει ή υποστεί βλάβη, αποσυνδέστε την εσωτερική μονάδα από την τροφοδοσία. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή δυσλειτουργία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων. Ενδέχεται να επηρεαστεί η επικοινωνία ασύρματου LAN.

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων

9.1 Επισκόπηση: Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να κάνετε σε περίπτωση προβλημάτων. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επίλυση προβλημάτων με βάση τα συμπτώματα που περιγράφονται παρακάτω.

- 9.1.1 Σύμπτωμα: Οι λυχνίες LED δεν ανάβουν όταν ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος στη μονάδα και η μονάδα είναι ενεργοποιημένη

Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Ο προσαρμογέας έχει συνδεθεί σε λανθασμένους συνδέσμους στην εσωτερική μονάδα.	Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας LAN έχει συνδεθεί σωστά στην εσωτερική μονάδα. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες σύνδεσης στο εγχειρίδιο της εσωτερικής μονάδας.

- 9.1.2 Σύμπτωμα: Ο προσαρμογέας ΔΕΝ αποκρίνεται κατά την επικοινωνία με την εσωτερική μονάδα

Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Το καλώδιο σύνδεσης για τη σύνδεση του προσαρμογέα στην εσωτερική μονάδα δεν είναι συμβατό με τη μονάδα.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί σε συμβατή μονάδα. Ελέγξτε τη συμβατότητα της εσωτερικής μονάδας με τον προσαρμογέα στο εγχειρίδιο της εσωτερικής μονάδας

- 9.1.3 Σύμπτωμα: Δεν συμβαίνει τίποτα όταν ο προσαρμογέας είναι στη λειτουργία AP

Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Το υλικολογισμικό έχει καταστραφεί.	Επικοινωνήστε με το αντιπρόσωπό σας, για να αναφέρετε το πρόβλημα με το υλικολογισμικό.





CE

UK
CA

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2020 Daikin

4P626518-1B 2022.04