


Installatörens referenshandbok

Adapter för anslutning till trådlöst LAN BRP069C41

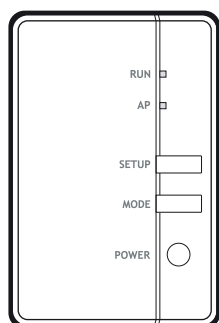

BRP069C41

Innehåll

1	Om detta dokument	3
2	Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören	4
3	Om adaptern	5
3.1	Komponenter	5
3.2	Grundläggande parametrar	5
3.3	Kompatibilitet	5
4	Om lådan	6
4.1	Packa upp adaptern	6
5	Installation	7
5.1	Försiktighetsåtgärder när adaptern installeras	7
5.2	Översikt: Installation	7
5.3	Förberedelse av installationsplatsen	7
5.3.1	Krav på installationsplats	7
5.4	Anslutning av elkablarna	8
5.4.1	Översikt över elektriska anslutningar	8
5.4.2	Om att ansluta elledningarna	8
5.4.3	Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elledningarna	9
5.4.4	Så här ansluter du adaptern till enheten	9
5.5	Stänga adaptern	10
5.5.1	Så här stänger du adaptern	10
5.6	Montera adaptern	11
5.6.1	Om montering av adaptern	11
5.6.2	Montera adaptern	11
5.7	Öppna adaptern	12
5.7.1	Om öppning av adaptern	12
5.7.2	För att öppna adaptern	12
6	Starta upp systemet	13
7	Konfiguration	14
7.1	Installera ONECTA-appen	14
7.2	Konfigurera adaptern	14
8	Överlämna till användaren	15
9	Felsökning	16
9.1	Översikt: Felsökning	16
9.1.1	Symptom: LED-lamporna tänds inte när adaptern är ansluten till enheten och enheten är PÅ	16
9.1.2	Symptom: Adaptern svarar INTE på interaktion med inomhusenheten	16
9.1.3	Symptom: Ingenting händer när adaptern befinner sig i AP-läge	16

1 Om detta dokument

Målgrupp

Behöriga installatörer

Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna säkerhetsföreskrifter:**
 - Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen
 - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
- **Installationshandbok:**
 - Installationsanvisningar
 - Format: Papper (levereras i satsen)
- **Installatörens referenshandbok:**
 - Installationsanvisningar, konfiguration, riktlinjer för tillämpning...
 - Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.
- **Konformitetsdeklaration:**



INFORMATION: Konformitetsdeklaration

Härmed deklarerar Daikin Industries Czech Republic s.r.o. att radioutrustning av typen BRP069C41 efterföljer direktiv 2014/53/EG och S.I. 2017/1206: Bestämmelserna om radioutrustning 2017. Ursprunglig konformitetsdeklaration finns tillgänglig på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta konformitetsdeklarationen för din enhet.



INFORMATION

För ytterligare information om specifikationer, inställningsmetoder, vanliga frågor, felsökningstips och den senaste versionen av den här handboken, besök app.daikineurope.com.



De senaste revisionerna för tillhandahållen dokumentation kan vara tillgänglig på den regionala Daikin-webbplatsen eller via återförsäljaren.

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

2 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

Installation (se "5 Installation" [► 7])



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- Stäng av strömförsörjningen innan adaptern installeras.
- Rör INTE vid adaptern med våta händer.
- Adaptern får INTE bli våt.
- Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptern.
- Greppa tag i kontakten när anslutningskabeln ska dras ur.
- Stäng AV strömförsörjningen i händelse av att adaptern skadas.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Slå INTE på strömförsörjningen förrän du har anslutit elkablar, stängt adaptern och monterad den på inomhusenheten.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Innan adaptern öppnas stänger du AV strömmen till inomhusenheten.

Överlämna till användaren (se "8 Överlämna till användaren" [► 15])



FARLIGT

- Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptern. Det kan orsaka brand, elstöt eller personskada.
- Låt INTE adaptern bli våt och använd den inte när du badar eller gör liknande aktiviteter med vatten. Det kan orsaka elstöt eller brand.
- Använd INTE adaptern i närheten av medicinteknisk utrustning eller personer som använder pacemakers eller hjärtdefibrillatorer. Det kan orsaka livshotande elektromagnetisk störning.
- Använd INTE adaptern i närheten av automatisk styrutrustning som t.ex. automatiska dörrar eller brandlarmsutrustning. Det kan orsaka olyckor på grund av felaktigt fungerande utrustning.
- I händelse av onormal doft eller ljud, överhettning eller rök från adaptern ska inomhusenheten omedelbart kopplas bort från strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.
- Om du råkar tappa eller skada adaptern ska inomhusenheten kopplas bort från strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.

3 Om adaptern


Trådlös LAN-adapter för att ansluta värmepumpsystemet till Daikin Cloud via Internet, vilket gör det möjligt att styra värmepumpsystemet via ONECTA-appen.



INFORMATION

För tillvalen BRP069C51, BRP069C81 och BRP069C82, är den invändiga trådlösa LAN-adaptern BRP069C41.

3.1 Komponenter

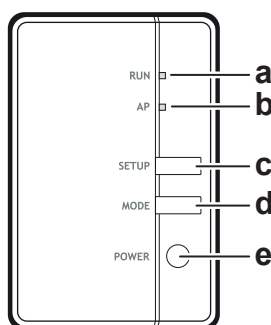

- a** RUN-lampa (orange). Lyser vid anslutning till en router (åtkomstpunkt för trådlöst LAN).
- b** AP-lampa
- c** SETUP-knapp. Använd vid anslutning till en router (åtkomstpunkt för trådlöst LAN).
- d** MODE-knapp
- e** POWER-knapp. Växlar WLAN-adaptern mellan PÅ/AV när den trycks in.

3.2 Grundläggande parametrar

Parameter	Värde
Frekvensintervall	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	13 kan.
Uteffekt	13 dBm
Effektiv utstrålad effekt	15 dBm (11b)/14 dBm (11g)/14 dBm (11n)
Strömförsörjning	DC 14 V/16 V/100 mA

3.3 Kompatibilitet

Se till att inomhusenheten är kompatibel för användning med adaptern. För den senaste informationen om installation av adaptern och tillämpliga enheter, besök app.daikineurope.com.


4 Om lådan

Tänk på följande:


- Enheten MÅSTE kontrolleras för skador vid leveransen. Eventuella skador SKA omedelbart anmälas till transportbolagets representant.
- Placera den förpackade enheten så nära installationsplatsen som möjligt för att skydda den från transportskador.
- Ordningsställ den väg som du ska ta enheten till dess slutgiltiga installationsplats.

4.1 Packa upp adaptern

- 1 Öppna lådan.
- 2 Ta ut adaptern BRP069C41 från tillbehörssatslådan (BRP069C51, BRP069C81 eller BRP069C82).

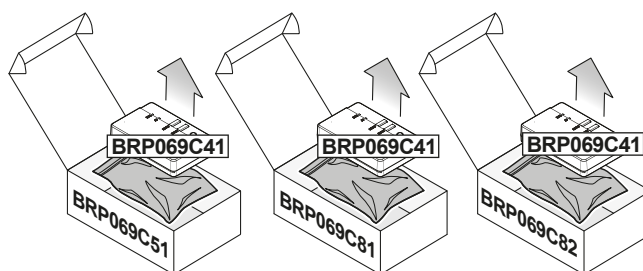

- 3 Håll isär tillbehören.

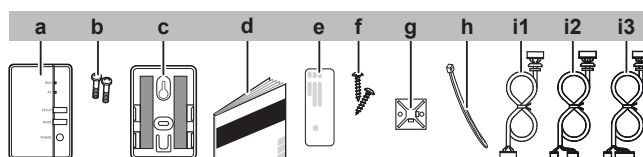

- a Adapter BRP069C41
- b Skruvar (M3×8) för adaptern
- c Adapterhållare med dubbelhäftande tejp
- d Installationshandbok
- e Klistermärke med serienummer (SSID, KEY, MAC)
- f Monteringsskruvar för hållaren (M3×16)
- g Buntbandsfäste
- h Buntband
- i1 För BRP069C51: anslutningskabel till X801A
- i2 För BRP069C81: anslutningskabel till X35A + X50A (typ 1)
- i3 För BRP069C82: anslutningskabel till X35A + X50A (typ 2)

5 Installation

5.1 Försiktighetsåtgärder när adaptern installeras



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- Stäng av strömförsörjningen innan adaptern installeras.
- Rör INTE vid adaptern med våta händer.
- Adaptern får INTE bli våt.
- Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptern.
- Greppa tag i kontakten när anslutningskabeln ska dras ur.
- Stäng AV strömförsörjningen i händelse av att adaptern skadas.

5.2 Översikt: Installation

Installationen av adaptern består av följande steg:

- 1 Ansluta elledningarna;
- 2 stäng adaptern;
- 3 montera adaptern på enheten.



INFORMATION

Plats för anslutning av elledningarna på inomhusenheten och var adaptern ska monteras beror på vilken typ av inomhusenhet som används. Mer information finns i inomhusenhetens tilläggsbok för extrautrustning.

5.3 Förberedelse av installationsplatsen

Välj en installationsplats med tillräckligt utrymme för att kunna transportera enheten in och ut från platsen.

Installera INTE enheten på platser som ofta används som arbetsplats. Vid byggarbeten (t.ex. slipning) där mycket damm skapas MÅSTE enheten täckas över.

5.3.1 Krav på installationsplats


Adaptern är endast utformad för montering på inomhusenheten, på en torr plats inomhus.

Installera INTE adaptern på någon av följande platser:

- På platser där enheten utsätts för direkt solljus.
- På platser i närheten av en värmekälla.
- På platser där den utsätts för en ångkälla.
- På platser där den utsätts för ånga från maskinolja.

5.4 Anslutning av elkablarna

5.4.1 Översikt över elektriska anslutningar

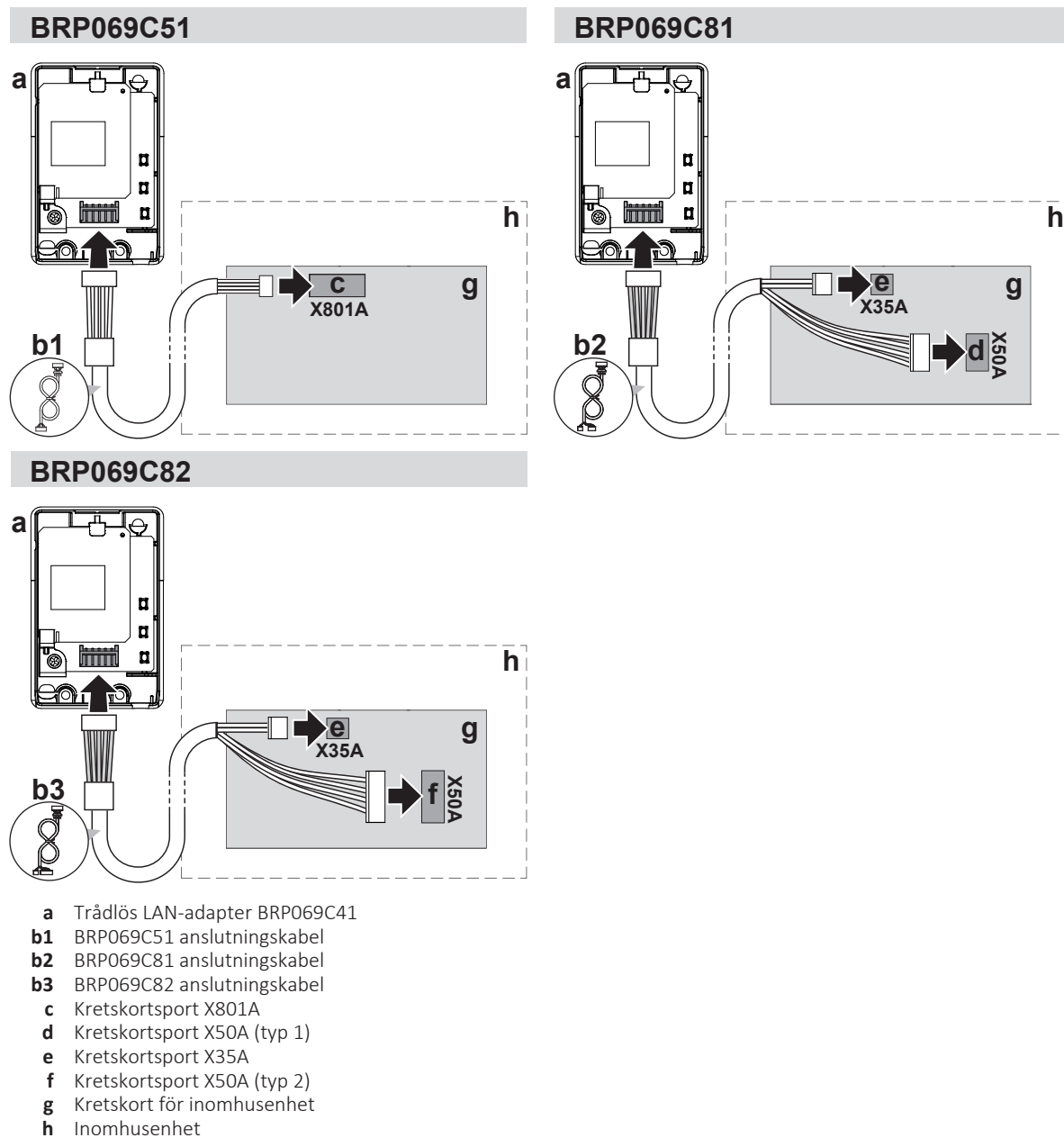

5.4.2 Om att ansluta elledningarna

Typiskt arbetsflöde

Anslutning av elledningarna består vanligtvis av följande steg:

- 1 Ansluta anslutningskabelns ena ände till inomhusenheten;
- 2 Ansluta anslutningskabelns andra ände till adaptern.

5.4.3 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elledningarna

**INFORMATION**

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:


- Allmänna säkerhetsföreskrifter
- Förberedelse

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Slå INTE på strömförsörjningen förrän du har anslutit elkablar, stängt adaptern och monterat den på inomhusenheten.

5.4.4 Så här ansluter du adaptern till enheten

- 1 Separera det övre höljet från det nedre höljet.

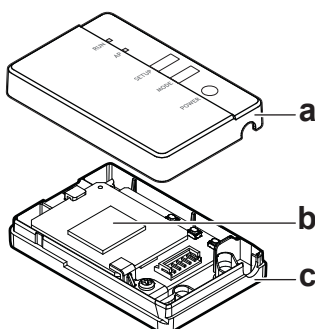


- a Övre hölje
- b Adapterns kretskort
- c Nedre hölje

- 2 Anslut sidokontakten för inomhusenheten till kretskortsport för inomhusenhet.

- BRP069C51: Kretskortsport X801A
- BRP069C81 och BRP069C82: X35A och X50A

 
- 3 Anslut sidokontakten för adapter till adaptern.

Anslutningskabel för BRP069C51:

- a Sidokontakt för inomhusenhet X801A
- b Sidokontakt för adapter


Anslutningskabel för BRP069C81:

 - a Sidokontakt för inomhusenhet X35A
- b Sidokontakt för inomhusenhet X50A (typ 1)
- c Sidokontakt för adapter

Anslutningskabel för BRP069C82:

- a Sidokontakt för inomhusenhet X35A
- b Sidokontakt för inomhusenhet X50A (typ 2)
- c Sidokontakt för adapter

- 4 Fäst kabeln och minska dragbelastningen på kabeln.

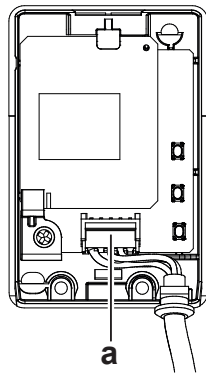

a Kontakt



OBS!

Anslut ALLTID en trådbunden eller trådlös fjärrkontroll (**Exempel:** BRC1H, BRC7). Annars kommer onlinestyrenheten INTE att fungera.




INFORMATION

Minska dragbelastningen på inomhusenhetens sida genom att använda buntbandet och buntbandsfästet som medföljer som tillbehör.


5.5 Stänga adaptern

5.5.1 Så här stänger du adaptern

- 1 Haka fast det främre höljet på det bakre.

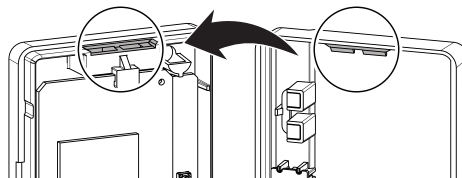


- 2 Skruva i de två skruvarna från tillbehörspåsen.

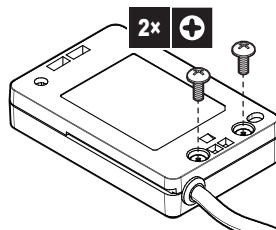

**OBS!**

Kontrollera så att anslutningskabeln sitter ordentligt när du stängt adaptern.

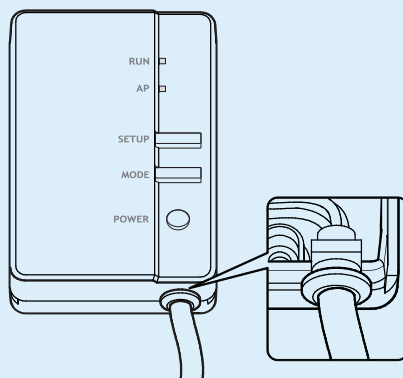

5.6 Montera adaptern

5.6.1 Om montering av adaptern

Använd adapterhållaren (tillbehör) för att montera adaptern. Adapterhållaren kan monteras på 2 sätt:

- Montering av adapterhållaren på ytan med hjälp av skruvar.
- Montering av adapterhållaren på ytan med hjälp av dubbelhäftande tejp.

5.6.2 Montera adaptern

**OBS!**


- Om dubbelhäftande tejp används för montering ska du se till att den yta som hållaren fästs på är ren och avfettad.
- Se till att hållaren sitter ordentligt på ytan så att den klarar att hålla adapterns vikt.

**INFORMATION**

Hållarens exakta placering beror på vilken typ av inomhusenhet som används. För mer information, besök app.daikineurope.com.

När skruvar används


- 1 Fäst adapterhållaren på väggen/ytan med 2 skruvar M3×16 (tillbehör).
- 2 Skjut in adaptern i hållaren.

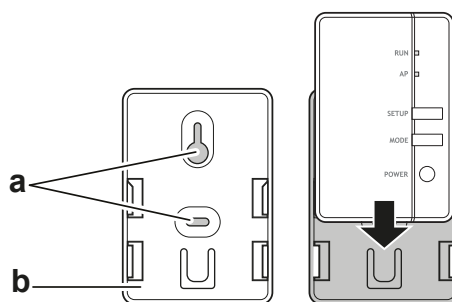

- a Skruvarnas placering
b Adapterhållare

När dubbelhäftande tejp används

- 3 Fäst den dubbelsidiga tejpens på adapterhållaren.
- 4 Montera hållaren på ytan med hjälp av tejpens.
- 5 Skjut in adaptorn i hållaren.

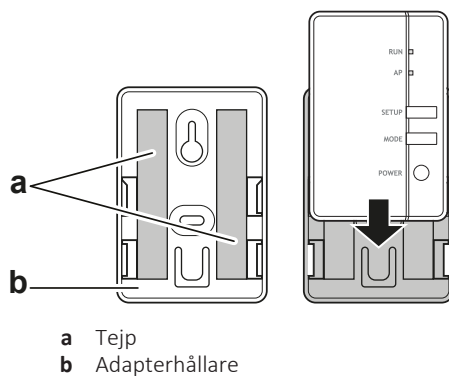

5.7 Öppna adaptorn

5.7.1 Om öppning av adaptorn

Vid ett normalt installationsförfarande ingår INTE öppning av adaptorn. Om du däremot måste öppna den kan du följa förfarandet nedan.




FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR


Innan adaptorn öppnas stänger du AV strömmen till inomhusenheten.

5.7.2 För att öppna adaptorn

- 1 Lossa på skruvarna med en skruvmejsel.

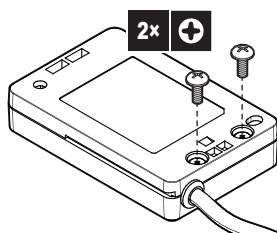


- 2 Ta bort det främre höljet från det bakre.

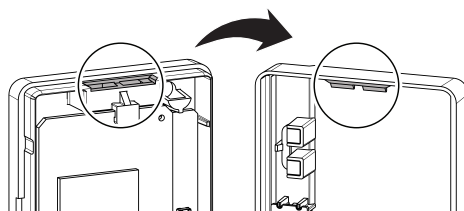

6 Starta upp systemet

Adaptorn hämtar ström från inomhusenheten. Adaptorn måste anslutas till inomhusenheten och inomhusenheten måste vara påslagen för att den ska fungera.

Slå på strömförsörjningen och kontrollera att produktens RUN-lampa blinkar.

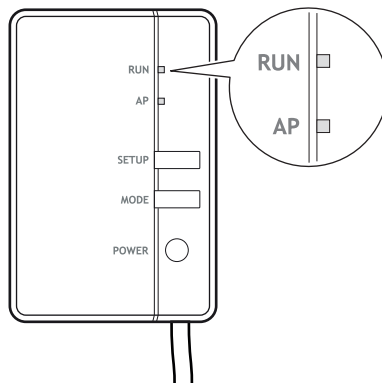

7 Konfiguration

Kunden ansvarar för att införskaffa:

- Smartphone eller surfplatta med minsta version av Android eller iOS, det finns stöd för, enligt vad som anges på app.daikineurope.com.
- Internetuppkoppling och kommunikationsenhet, t.ex. modem, router m.m.
- Åtkomstpunkt för trådlöst LAN
- Installerad ONECTA-applikation.

7.1 Installera ONECTA-appen

- 1 Öppna:
 - Google Play för enheter som använder Android.
 - App Store för enheter som använder iOS.
- 2 Sök efter "ONECTA".
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera.

7.2 Konfigurera adaptern

Öppna applikationen ONECTA på din smartphone eller surfplatta och följ anvisningarna i appen.

För denna trådlösa LAN-adapter är WPS-konfiguration tillgänglig, genom att följa anvisningarna i appen.

app.daikineurope.com



8 Överlämna till användaren

När adaptern installerats och konfigurerats, lämnar du över installationshandboken till användaren och gör honom/henne uppmärksam på följande säkerhetsföreskrifter.



FARLIGT

- Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptern. Det kan orsaka brand, elstöt eller personskada.
- Låt INTE adaptern bli våt och använd den inte när du badar eller gör liknande aktiviteter med vatten. Det kan orsaka elstöt eller brand.
- Använd INTE adaptern i närheten av medicinteknisk utrustning eller personer som använder pacemakers eller hjärtdefibrillatorer. Det kan orsaka livshotande elektromagnetisk störning.
- Använd INTE adaptern i närheten av automatisk styrutrustning som t.ex. automatiska dörrar eller brandlarmsutrustning. Det kan orsaka olyckor på grund av felaktigt fungerande utrustning.
- I händelse av onormal doft eller ljud, överhettning eller rök från adaptern ska inomhusenheten omedelbart kopplas bort från strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.
- Om du råkar tappa eller skada adaptern ska inomhusenheten kopplas bort från strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.



OBS!

Använd inte adaptern nära en mikrovågsugn. Det kan påverka den trådlösa LAN-kommunikationen.

9 Felsökning

9.1 Översikt: Felsökning

Detta kapitel beskriver vad som måste göras om problem uppstår. Det innehåller information om att lösa problem baserat på symptomen nedan.

9.1.1 Symptom: LED-lamporna tänds inte när adaptern är ansluten till enheten och enheten är PÅ



Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Adaptern är ansluten till fel kontakter på inomhusenheten.	Se till att LAN-adaptern är korrekt ansluten till inomhusenheten. Se anslutningsriktlinjerna i handboken till inomhusenheten.



9.1.2 Symptom: Adaptern svarar INTE på interaktion med inomhusenheten

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Anslutningskabeln för anslutning av adaptern till inomhusenheten är inkompatibel med enheten.	Se till att du är ansluten till en kompatibel enhet. Kontrollera inomhusenhetens kompatibilitet med adaptern i handboken till inomhusenheten

9.1.3 Symptom: Ingenting händer när adaptern befinner sig i AP-läge

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Firmware är skadad.	Kontakta din återförsäljare för att rapportera om problemet med din firmware.

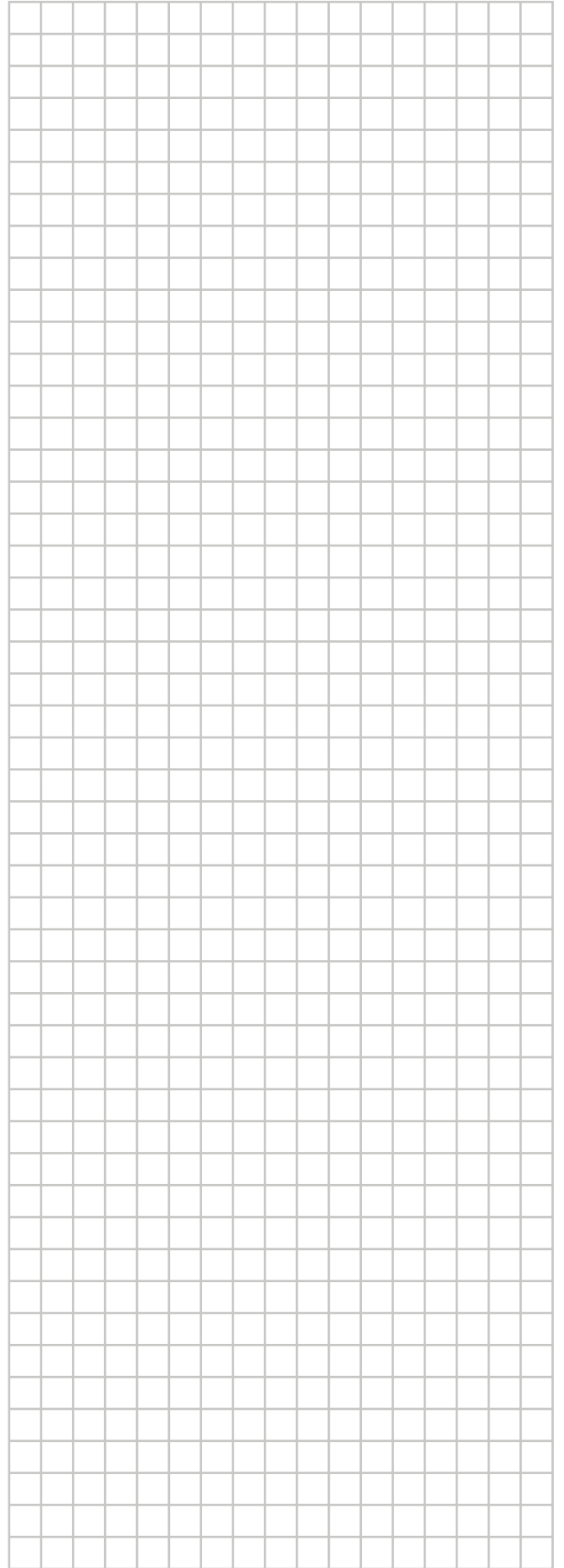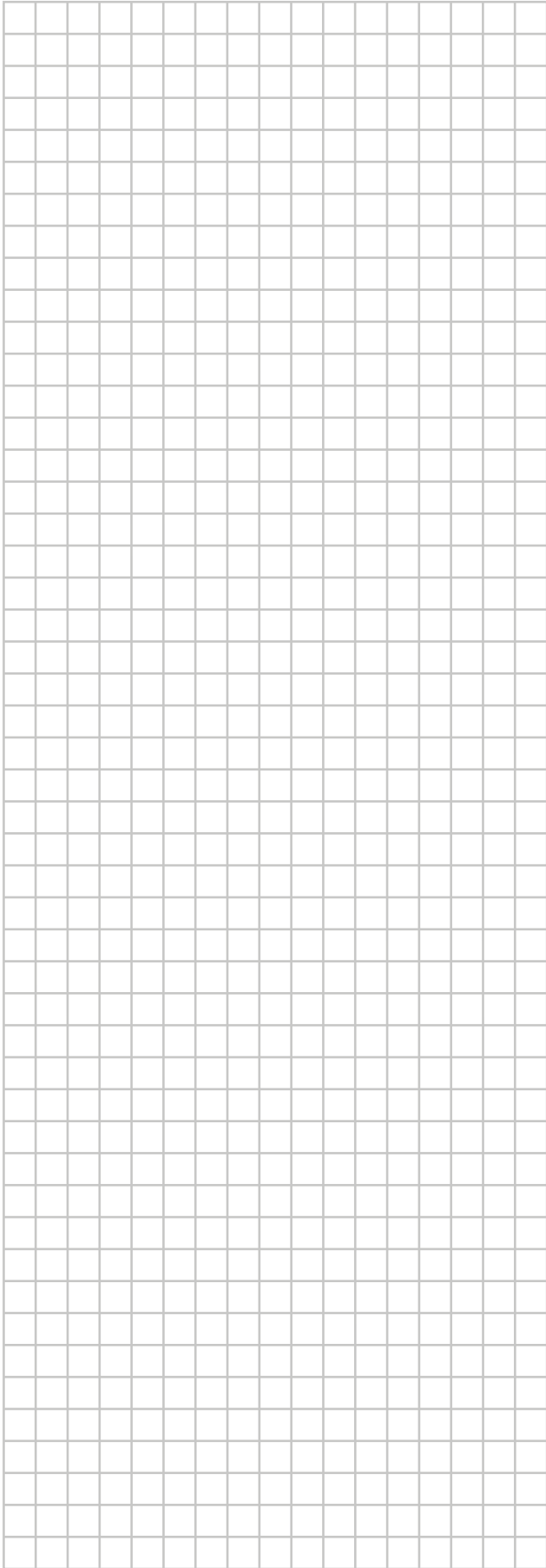

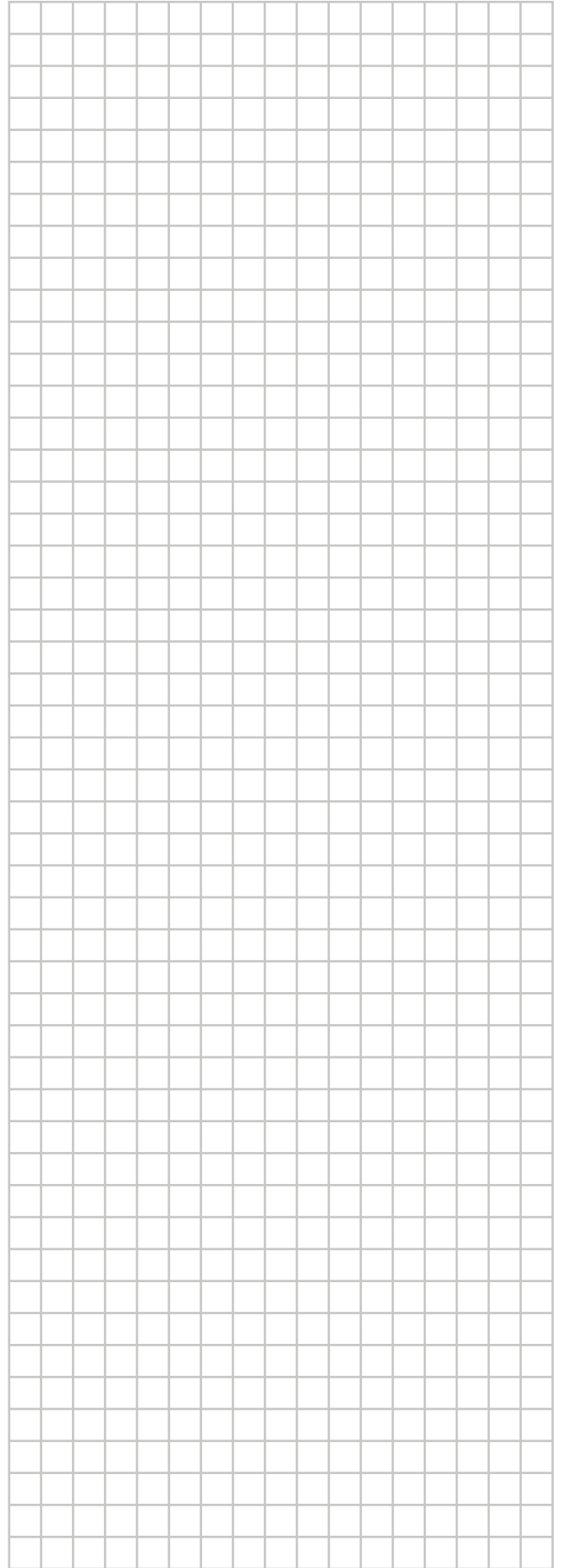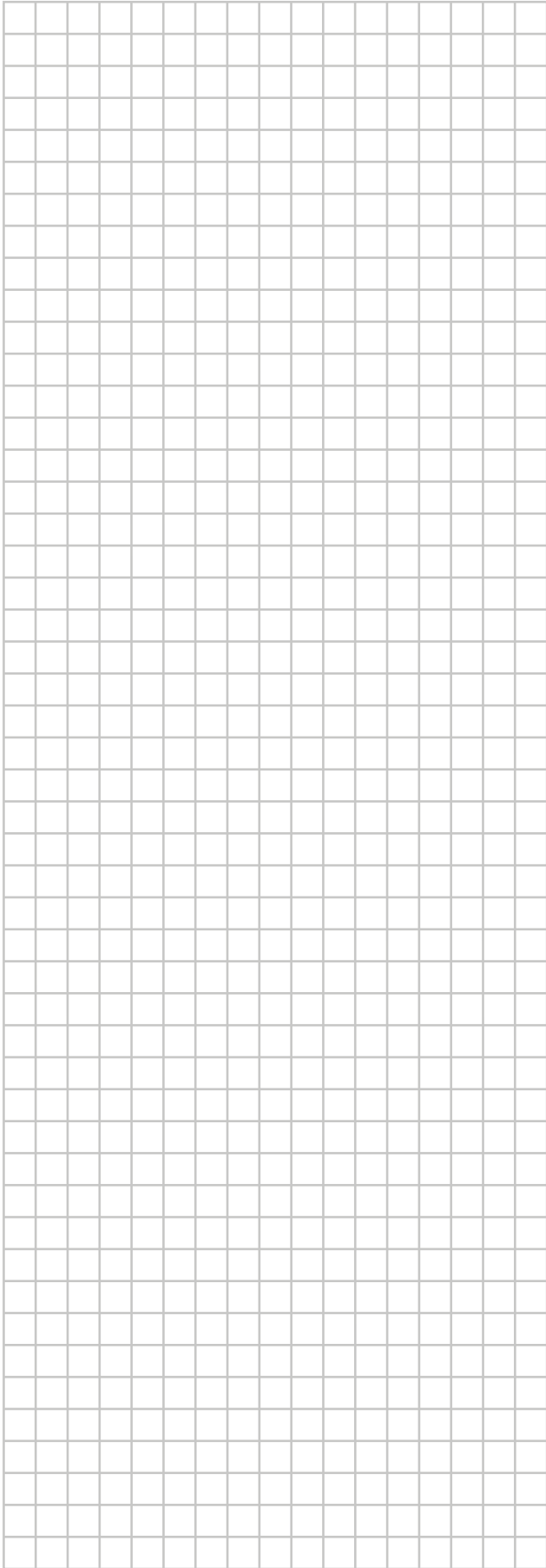



CE

UK
CA

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2020 Daikin

4P626518-1B 2022.04