




Installations- og betjeningsvejledning

Human Comfort Interface

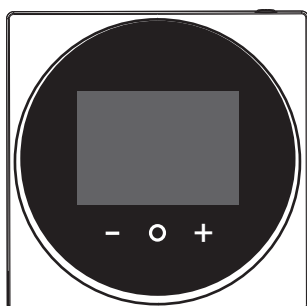

BRC1HDDAW
BRC1HDDAS
BRC1HDDAK

Installations- og betjeningsvejledning
Human Comfort Interface

Dansk

Indholdsfortegnelse

1	Generelle sikkerhedsforanstaltninger	2
1.1	Til brugeren	3
1.2	Til installatøren	3
2	Om dette dokument	3
For brugeren		4
3	Brugergrænseflade: Oversigt	4
3.1	Knapper	4
3.2	Startskærm	4
3.3	Statusikoner	4
3.4	Statusindikator	5
4	Drift	5
4.1	Grundlæggende brug	5
4.1.1	Drifts-skærbilleder	5
4.1.2	Hovedmenu	5
4.2	Styring af rumopvarmning/køling	6
4.2.1	Om styring af rumopvarmning/køling	6
4.2.2	Slå rumopvarmning/-afkøling TIL/FRA	6
4.2.3	Ændring af rumtemperatur	6
4.2.4	Ændring af driftstilstand for rum	7
4.3	Styring af varmt vand til boligen	7
4.3.1	Om styring af varmt vand til boligen	7
4.3.2	Slå drift med varmt vand til boligen TIL/FRA	7
4.3.3	Sådan indstilles temperaturen for varmt vand til boligen	7
4.3.4	Anvendelse af effektiv drift til DHW	8
5	Vedligeholdelse og service	8
5.1	Overblik: Vedligeholdelse og service	8
6	Fejlfinding	8
6.1	Overblik: Fejlfinding	8
Til installatøren		8
7	Om kassen	8
7.1	Udpakning af brugerinterfacet	8
8	Forberedelse	9
8.1	Krav til ledningsforbindelser	9
8.1.1	Forberedelse af ledninger til installation	9
9	Installation	9
9.1	Oversigt: Installation	9
9.2	Montering af brugerinterfacet	9
9.2.1	Om montering af brugerinterfacet	9
9.2.2	Montering af brugerinterfacet	9
9.3	Tilslutning af de elektriske ledninger	9
9.3.1	Forholdsregler i forbindelse med tilslutning af el-ledninger	9
9.3.2	Tilslutning af de elektriske ledninger	10
9.4	Lukning af brugerinterfacet	10
9.4.1	Forholdsregler ved lukning af brugerinterfacet	10
9.4.2	Lukning af brugerinterfacet	10
9.5	Åbning af brugerinterfacet	10
9.5.1	Forholdsregler ved åbning af brugerinterfacet	10
9.5.2	Åbning af brugerinterfacet	11
10	Start af systemet	11
11	Brugergrænseflade: Oversigt	11
11.1	Knapper	11

11.2	Startskærm	11
11.3	Statusikoner	12
11.4	Statusindikator	12
12	Drift	12
12.1	Grundlæggende brug	12
12.1.1	Drifts-skærbilleder	12
12.1.2	Hovedmenu	12
12.2	Styring af rumopvarmning/køling	13
12.2.1	Om styring af rumopvarmning/køling	13
12.2.2	Slå rumopvarmning/-afkøling TIL/FRA	14
12.2.3	Ændring af rumtemperatur	14
12.2.4	Ændring af driftstilstand for rum	14
12.3	Styring af varmt vand til boligen	14
12.3.1	Om styring af varmt vand til boligen	14
12.3.2	Slå drift med varmt vand til boligen TIL/FRA	14
12.3.3	Sådan indstilles temperaturen for varmt vand til boligen	15
12.3.4	Anvendelse af effektiv drift til DHW	15
13	Konfiguration	15
13.1	Information	15
13.1.1	Om informationsmenuen	15
13.1.2	Visning af information	15
13.2	Indstillingsmenu	16
13.2.1	Om indstillingsmenuen	16
13.2.2	Skærmindstillinger	16
13.2.3	Indstillinger på statusindikator	16
13.2.4	Nat-tilstand	17
13.3	Softwareopdatering	17
13.3.1	Om softwareopdatering	17
13.3.2	Softwareopdatering med app	17
13.3.3	Softwareopdatering med opdateringsværktøj	19
14	Vedligeholdelse	19
14.1	Vedligeholdelse - sikkerhedsforanstaltninger	19
14.2	Rengøring af brugerinterfacet	19
15	Fejlfinding	19
15.1	Fejlkoder for indendørsenheden	19

1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Læs disse generelle sikkerhedsanvisninger grundigt før installationen af klimaanlægget, og kontrollér, at udstyret monteres korrekt.

Hvis man ignorerer disse anvisninger, kan det medføre tingsskade eller personskade, som kan være alvorlig alt efter omstændighederne.

Betydning af advarsler og symboler

Vær opmærksom på disse sikkerhedsmeddelelser. Den enkelte sikkerhedsmeddelelses betydning er beskrevet nedenfor:

	ADVARSEL Angiver en situation, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.
	PAS PÅ Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade.
	FARE Angiver en situation, der resulterer i dødsfald eller alvorlig personskade.



FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.



INFORMATION

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.



BEMÆRK

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.

1.1 Til brugeren



INFORMATION

Se også udendørs- og indendørsenhedens betjeningsvejledning.



ADVARSEL

Enheden eller brugerinterfacet må IKKE anvendes som legetøj. Hvis et barn utilsigtet kommer til at betjene enheden, kan følgerne være reducerede kropsfunktioner og dårligere sundhedstilstand.



ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Betjen IKKE brugerinterfacet med våde hænder.
- Man må IKKE adskille brugerinterfacet og berøre indvendige dele. Kontakt forhandleren.
- Man må IKKE ændre eller reparere brugerinterfacet. Kontakt forhandleren.
- Man må IKKE selv flytte eller genmontere brugerinterfacet. Kontakt forhandleren.



ADVARSEL

Brug IKKE antændelige materialer (f.eks. hårspray eller insekticider) tæt på brugerinterfacet.



BEMÆRK

Rengør IKKE brugerinterfacet med organiske opløsningsmidler såsom fortynder til maling. **Mulig konsekvens:** beskadigelse, elektrisk stød eller brand.

1.2 Til installatøren

Forholdsreglerne beskrevet i dette dokument omhandler meget vigtige emner, følg anvisningerne nøje.



INFORMATION

Dette brugerinterface er ekstraudstyr og kan ikke anvendes selvstændigt. Det kan KUN anvendes sammen med et primært brugerinterface. Se betjenings- og installationsvejledningen til indendørs- og udendørsenheden.



BEMÆRK

Forkert installation eller montering af udstyret eller tilbehøret kan resultere i elektrisk stød, kortslutning, lækage, brand eller anden beskadigelse af udstyret. Brug kun tilbehør, ekstraudstyr og reservedele, der er fremstillet eller godkendt af Daikin.



ADVARSEL

Al ledningsføring og installation af komponenter SKAL foretages af en autoriseret elektriker og være i overensstemmelse med relevante lokale love og bestemmelser.



BEMÆRK

Brugerinterfacet SKAL monteres indendørs.



BEMÆRK

Når brugerinterfacet anvendes som rumtermostat, skal det installeres på et sted, hvor den gennemsnitlige temperatur i rummet kan registreres.

Installér IKKE brugerinterfacet følgende steder:

- På steder, hvor styreenheden udsættes for direkte sollys.
- På steder, som er i nærheden af en varmekilde.
- På steder, som påvirkes af luft udefra eller af træk på grund af, at døre åbnes/lukkes.
- På steder, hvor displayet nemt tilsmudses.
- På steder, hvor der IKKE er nem adgang til betjeningselementerne.
- På steder med en temperatur $<-10^{\circ}\text{C}$ og $>50^{\circ}\text{C}$.
- På steder, hvor den relative luftfugtighed er $>95\%$.
- På steder med maskiner, der udsender elektromagnetiske bølger. Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet og forårsage funktionsfejl i udstyret.
- På steder, hvor styreenheden kan udsættes for vand, eller i generelt fugtige områder.

Kontakt forhandleren, hvis du har spørgsmål vedrørende installation eller drift af enheden.

Efter endt installation:

- Foretag en testdrift for at kontrollere for fejl.
- Forklar brugeren om anvendelsen af brugerinterfacet.
- Få brugeren til at opbevare vejledningen med henblik på senere brug.



INFORMATION

Kontakt din forhandler i tilfælde af flytning og ny installation af brugerinterfacet.

2 Om dette dokument

Målgruppe

Autoriserede installatører og slutbrugere

Dokumentationssæt

Dette dokument er en del af et dokumentationssæt. Hele sættet består af:

- **Installations- og betjeningsvejledning:**
 - Installationsvejledning
 - Kort brugsanvisning
 - Format: Papir (i kassen til brugerinterfacet)
- **Installations- og betjeningsvejledning:**
 - Udvidet installations- og betjeningsvejledning
 - Format: Digitale filer på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>
- **Overensstemmelseserklæring:**
 - Daikin Europe N.V. erklærer hermed, at radioudstyret af typen BRC1HHDA overholder bestemmelserne i direktivet 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringen findes på BRC1HHDA

3 Brugergrænseflade: Oversigt

produktsiderne <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW>, <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS>, and <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK>.

- Format: Digital fil fra produktsiderne



(BRC1HHDW)



(BRC1HHDAS)



(BRC1HHDK)

Nyere udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på det regionale Daikin-websted eller via din forhandler.

Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser.


Tekniske data

- Et delset af den seneste tekniske dokumentation er tilgængeligt på regionens Daikin websted (offentligt tilgængeligt).
- Hele sættet af den seneste tekniske data er tilgængelig på regionens Daikin extranet (autentificering påkrævet).

For brugeren

3 Brugergrænseflade: Oversigt

3.1 Knapper

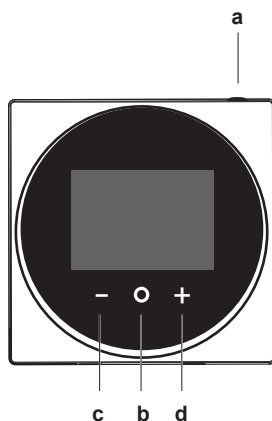

- a TIL/FRA
 - Når rumopvarmning/-afkøling og/eller varmt vand til boligen er FRA, skal man trykke for at slå det TIL.
 - Når rumopvarmning/-afkøling og/eller varmt vand til boligen er TIL, skal man trykke for at slå det FRA.
- b SKIFT/ENTER/AKTIVER /BEKRÆFT
 - På startskærmen skal man trykke for at skifte mellem drifts-skærm-billederne.
 - På startskærmen skal man trykke i længere tid for at komme til hovedmenuen.
 - I hovedmenuen skal man trykke kortvarigt for at gå til en af menuerne.
 - I enhver menu kan man aktivere/bekræfte en funktion, værdi eller indstilling.
- c AKTIVER/ SKIFT/JUSTER
 - Man kan aktivere kontrolpunkt-skærm-billedet på skærm-billedet med rumtemperatur/varmt vand til boligen.
 - Skift til venstre i hovedmenuen.
 - Man kan justere en funktion, værdi eller indstilling i alle menuer/på alle drifts-skærm-billeder (standard: reducere).
- d AKTIVER/ SKIFT/JUSTER

- Man kan aktivere kontrolpunkt-skærm-billedet på skærm-billedet med rumtemperatur/varmt vand til boligen.
- Skift til højre i hovedmenuen.
- Man kan justere en funktion, værdi eller indstilling i alle menuer/på alle drifts-skærm-billeder (standard: forøge).

3.2 Startskærm

Startskærmen viser den faktiske rumtemperatur og enhver type information via statussymbolerne. Efter en periode uden aktivitet går brugerinterfacet altid tilbage til startskærmen.



INFORMATION

Brugerinterfacet er udstyret med en strømbesparende funktion, som slukker skærmen efter en periode uden aktivitet. Tryk på en af knapperne for at få skærmen til at lyse igen.

3.3 Statusikoner

Symbol	Beskrivelse
	Systemdrift FRA. Viser, at rumopvarmning/-afkøling og/eller varmt vand til boligen er slået FRA.
	Bluetooth. ¹ Viser, at et Bluetooth signal er aktiveret, og at brugerinterfacet er klar til at foretage en softwareopdatering.
	Opvarmning. Viser, at systemet kører med opvarmning.
	Køling. Viser, at systemet kører med køling.
	Powerful-drift. Viser, at Powerful-drift er aktiv.

⁽¹⁾ Bluetooth® ordmærket og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og Daikin Europe N.V. anvender disse mærker på licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.


Symbol	Beskrivelse
	Nøddrift. Viser, at nøddrift er aktiv.
	Funktionsfejl. Viser, at der er forekommet en funktionsfejl.



INFORMATION

Hvis brugerinterfacet signalerer **Nøddrift** eller **Funktionsfejl**, kan man se problemet på det primære brugerinterface.

3.4 Statusindikator

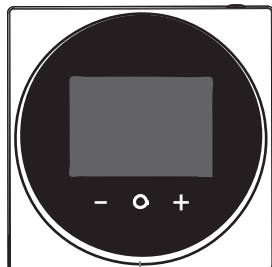

a

a Statusindikator

Statusindikator reaktion	Betingelse
Konstant blå	Drift TIL Enheden kører (dvs. at den foretager opvarmning/afkøling af rummet eller opvarmer brugsvand)
FRA	Drift FRA - Enheden er på standby (dvs. slået TIL, men ikke i drift) - Enheden er FRA
Blinker rød	Systemfejl
Konstant rød	Driftsfejl på systemet



INFORMATION

Statusindikatorens reaktion ændres, når nat-tilstand er aktiveret. For yderligere information, se "[13.2.4 Nat-tilstand](#)" på side 17.



INFORMATION


I tilfælde af systemfejl blinker statusindikatoren rødt. Når du trykker på en vilkårlig knap, skifter statusindikatoren til "konstant rød".


4 Drift

4.1 Grundlæggende brug

4.1.1 Drifts-skærmbilleder

På startside skal man trykke (kortvarigt) på  for at skifte mellem drifts-skærmbillederne.

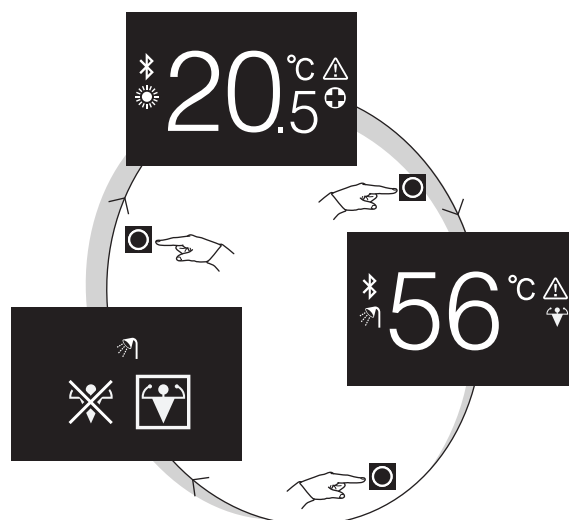

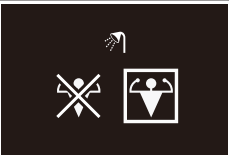Drifts-skærmbillede	Beskrivelse
	Rumtemperatur. Se den faktiske rumtemperatur, og indstil den (ønskede) rumtemperatur.
	Varmtvandstemperatur i boligen. Se den faktiske varmtvandstemperatur i boligen, og indstil den (ønskede) varmtvandstemperatur i boligen (f.eks opvarmning af tank).
	Powerful-drift. Aktivér eller deaktivér Powerful-drift (dvs. hurtig opvarmning af tank).

4.1.2 Hovedmenu

På startside skal du trykke på  og holde den nede, indtil du kommer til hovedmenuen. Skift med  og  gennem menuerne. Tryk på  igen for at gå ind i en af menuerne.

Menu	Beskrivelse
	Information. Se informationen om brugerinterfacet.
	Bluetooth. Får brugerinterfacet til at udsende et Bluetooth signal for at foretage en softwareopdatering.
	Retur. Gå tilbage til startside.
	Indstillinger. Foretag indstillinger på brugerinterfacet.
	Driftstilstand for rum. Vælg driftstilstand for rum.

4 Drift

4.2 Styring af rumopvarmning/køling

4.2.1 Om styring af rumopvarmning/køling

Opvarmning/køling af rum omfatter:

- Styring af **rumtemperatur**;
- Indstilling af **driftstilstand for rum**.

Rumtemperatur

Rumtemperaturen styres fra startside. Startside viser den faktiske rumtemperatur målt af en temperatursensor i brugerinterface. Se "4.2.3 Ændring af rumtemperatur" på side 6 med anvisning om ændring af rumtemperaturen.

Den måde, du kan styre rumtemperaturen på, afhænger af den metode til temperaturstyring, der er indstillet på det primære brugerinterface.

Temperaturstyring med det primære brugerinterface	Styring af rumtemperatur
Styring af rumtermostat	Ændring af den faktiske rumtemperatur gennem forøgelse eller reduktion af den ønskede værdi for rumtemperatur. 
Styring af temperatur på afgangsvand (fast)	Ændring af rumtemperatur gennem forøgelse eller reduktion af afgangsvandets temperatur (dvs. temperaturen på det vand, der ledes til varmemstrålingskilderne). 
Styring af temperatur på afgangsvand (vejrafhængigt)	Ændring af rumtemperatur gennem reduktion eller forøgelse af den vejrafhængige kurve, vist på brugerinterface med en skifte-værdi. 




INFORMATION

Få yderligere oplysninger om metoder til temperaturstyring i dokumentationen til indendørsenheden.



INFORMATION

Hvis temperatursensoren i brugerinterface er defekt, går systemet i fejltilstand, og skærm billedet viser "--" i stedet for den faktiske temperatur.

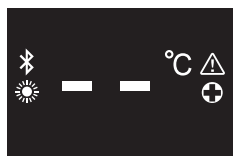


Driftstilstand for rum

Gå til menuen med driftstilstand for rum via den tilsvarende menu. Systemet kan køre i følgende driftstilstande for rum:

Symbol	Driftstilstand
	Opvarmning. Rumopvarmning.
	Køling. Rumafkøling.
	Automatisk. Automatisk skift mellem opvarmning og køling, som defineret gennem kontrolpunktet for rumtemperatur.

Alt efter typen af indendørsenhed og/eller indstillinger på det primære brugerinterface er nogle driftstilstande eventuelt ikke tilgængelige.

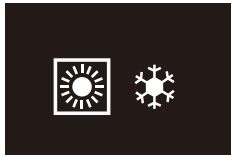Hvis...	Så ...
Brugerinterface bruges sammen med indendørsenheder kun til opvarmning	Menuen med driftstilstand for rum findes ikke i hovedmenuen.
Automatisk drift er ikke tilgængelig på det primære brugerinterface	Du kan kun vælge driftstilstanden opvarmning eller køling. 
Ingen af de førnævnte betingelser forekommer	Du kan vælge alle driftstilstande. 

4.2.2 Slå rumopvarmning/-afkøling TIL/FRA

Forudsætning: Brugerinterface viser startside.



- 1 Tryk på  knappen.

Resultat: Brugerinterface slår rumopvarmning/-afkøling TIL eller FRA afhængigt af den tidligere tilstand.



INFORMATION

Brugerinterface viser "OFF" på startside for at angive, at funktionen er slået FRA.



4.2.3 Ændring af rumtemperatur

- 1 På startside skal du trykke på  eller  for at aktivere kontrolpunkt-skærm billedet.



- 2 Du kan ændre kontrolpunktet med **+** og **-**.



- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte kontrolpunktet.

Resultat: Brugerinterfacet foretager ændringerne og går tilbage til startside.

i INFORMATION

Når driften er slået FRA, kan man ikke ændre kontrolpunkter på brugerinterfacet.

i INFORMATION


Det er eventuelt ikke muligt at ændre kontrolpunkter, afhængigt af indstillingerne foretaget på det primære brugerinterface. Hvis dette er tilfældet, har det ingen effekt at trykke på **+** eller **-** på skærbilledet med rumtemperatur eller varmt vand til boligen.

i INFORMATION


Den måde, du kan styre rumtemperaturen på, afhænger af den metode til temperaturstyring, der er indstillet på det primære brugerinterface. For yderligere information, se "4.2.1 Om styring af rumopvarmning/køling" på side 6.

4.2.4 Ændring af driftstilstand for rum

- 1 På startside skal du trykke på **OK** og holde den nede, indtil du kommer til hovedmenuen.

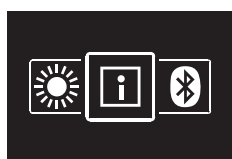

- 2 Gå til menuen med driftstilstand for rum med **-** og **+**.

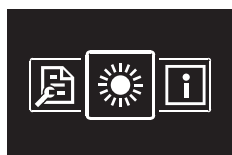

- 3 Tryk på **OK** for at gå ind i menuen.



- 4 Brug **-** og **+** for at vælge en driftstilstand for rum, og tryk på **OK** for at aktivere den.

Resultat: Brugerinterfacet foretager ændringerne og går tilbage til startside.

4.3 Styring af varmt vand til boligen

4.3.1 Om styring af varmt vand til boligen

Styring af varmtvandstemperatur i boligen omfatter:

- Styring af **varmtvandstemperatur i boligen**;
- Aktivering og deaktivering af **Powerful-drift**.

Varmtvandstemperatur i boligen

Indendørsenheden opvarmer vandet i varmtvandstanken til boligtekniske installationer. Varmtvandstemperaturen i boligen kan øges eller reduceres.

i INFORMATION

Hvis temperatursensoren i varmtvandstanken er defekt, går systemet i fejltilstand, og skærbilledet viser "—" i stedet for den faktiske vandtemperatur.




Powerful-drift

I Powerful-drift opvarmes vandet til boligen af ekstravarmeren eller hjælpevarmeren, afhængigt af indendørsenheden. Brug denne tilstand på dage, hvor der kræves mere varmt vand end normalt.

4.3.2 Slå drift med varmt vand til boligen TIL/ FRA

- 1 På startside skal man trykke på **OK** for at gå til skærbilledet med varmt vand til boligen.

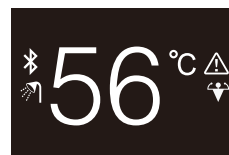

- 2 Tryk på **ON** knappen.

Resultat: Brugerinterfacet slår varmt vand til boligen TIL eller FRA, afhængigt af den tidligere tilstand.


i INFORMATION

Brugerinterfacet viser "OFF" på startside for at angive, at funktionen er slået FRA.




4.3.3 Sådan indstilles temperaturen for varmt vand til boligen

- 1 På startside skal man trykke på **OK** for at gå til skærbilledet med varmt vand til boligen.

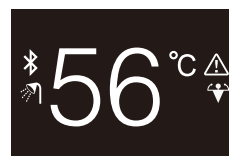


- 2 Tryk på **+** eller **-** for at aktivere kontrolpunkt-skærbilledet.

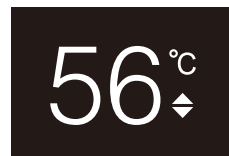

- 3 Du kan ændre kontrolpunktet med **+** og **-**.

5 Vedligeholdelse og service

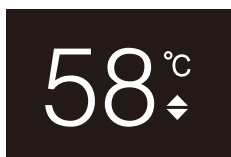

- 4 Tryk på for at bekræfte kontrolpunktet.

Resultat: Brugerinterfacet foretager ændringerne og går tilbage til skærbilledet med varmt vand til boligen.




INFORMATION

Når driften er slået FRA, kan man ikke ændre kontrolpunkter på brugerinterfacet.



INFORMATION

Det er eventuelt ikke muligt at ændre kontrolpunkter, afhængigt af indstillingerne foretaget på det primære brugerinterface. Hvis dette er tilfældet, har det ingen effekt at trykke på eller på skærbilledet med rumtemperatur eller varmt vand til boligen.

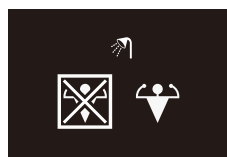


- 4 Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: Brugerinterfacet foretager ændringerne og går tilbage til startside.



INFORMATION

Brugerinterfacet viser Powerful-symbolet på skærbilledet med varmt vand til boligen for at angive, at Powerful-drift er aktiveret.

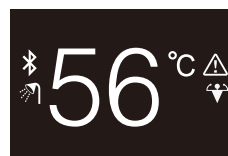


INFORMATION


Se yderligere information om Powerful-drift i enhedernes installations- og betjeningsvejledning.

4.3.4 Anvendelse af effektiv drift til DHW

- 1 På startside skal man trykke på for at gå til skærbilledet med Powerful-drift.

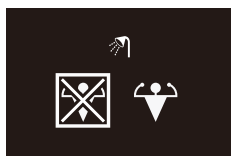

- 2 For at aktivere Powerful-drift skal man vælge "aktiver" med og .

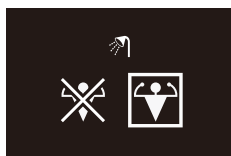

- 3 For at deaktivere Powerful-drift skal man vælge "deaktiver" med og .

5 Vedligeholdelse og service

5.1 Overblik: Vedligeholdelse og service

Kontakt din forhandler, når brugerinterfacet skal vedligeholdes eller repareres.

6 Fejlfinding

6.1 Overblik: Fejlfinding


I tilfælde af systemfejl viser brugerinterfacet på startside. Samtidig viser det primære brugerinterface en fejlkode. Kontrol af brugerinterfacet med visning af fejlkode. Se dokumentationen til indendørsenheden med en liste over fejlkode og deres betydning. Kontakt forhandleren for at få rettet fejl.

Til installatøren

7 Om kassen

7.1 Udpakning af brugerinterfacet

- 1 Åbn kassen.
- 2 Tag tilbehøret ud.

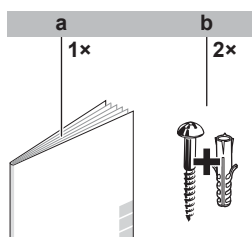

- a Installations- og betjeningsvejledning
b Træsruer og vægplugs (Ø4,0×30)

8 Forberedelse


8.1 Krav til ledningsforbindelser

Al ledningsføring skal leve op til følgende krav:

Ledningsspecifikationer	Værdi
Type	Beklædt vinylledning eller -kabel (2 ledninger)
Del	0,75~1,25 mm ²
Maks. længde	500 m

8.1.1 Forberedelse af ledninger til installation

 - 1 Fjern afskærmningen på den del af kablet, der skal passere inde i det bagerste kabinet (L) i henhold til billedet og tabellen.
- 2 Hold 10 mm afstand mellem længden af de 2 ledninger.



Ledningsudgang	L
Top	±150 mm
Venstre	±120 mm
Bund	±100 mm
Bagside	Ingen krav

9 Installation

9.1 Oversigt: Installation

Installationen af brugerinterfacet består typisk af følgende trin:


- 1 Bestem, hvordan du ønsker at føre de elektriske ledninger, og fjern et stykke af det bagerste kabinet med en tang.
- 2 Montér det bagerste kabinet på væggen.
- 3 Tilslut el-ledningerne.
- 4 Luk brugerinterfacet.

9.2 Montering af brugerinterfacet

9.2.1 Om montering af brugerinterfacet

Før du kan montere brugerinterfacet, skal du definere ledningsføringen og fjerne en passende del af brugerinterface bagerste kabinet.

Ledningsføringen skal ske oppefra, bagfra, fra venstre eller fra bunden. Fjern en del af det bagerste kabinet, som vist på billedet:

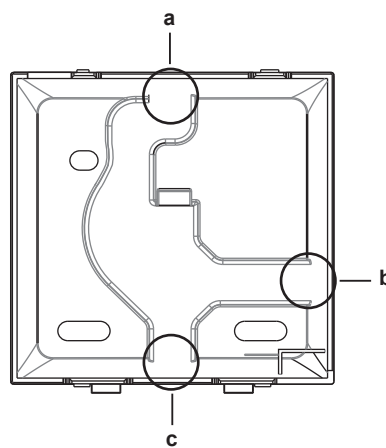

- a Ledningsføring oppefra
- b Ledningsføring fra venstre
- c Ledningsføring fra bunden

Hvis ledningerne føres bagfra, skal der ikke fjernes noget.




INFORMATION

Når ledningerne føres oppefra eller bagfra, skal ledningerne føres gennem det forberedte hul, før det bagerste kabinet monteres på væggen.

9.2.2 Montering af brugerinterfacet

- 1 Brug de medfølgende skruer og plugs.
- 2 Montér det bagerste kabinet på en plan flade.

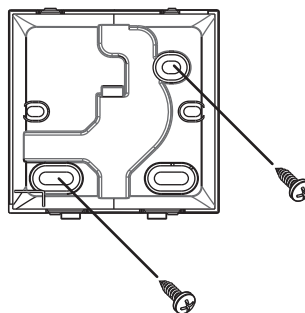

BEMÆRK

Pas på ikke at vride det bagerste kabinet ud af facon ved at overspænde monteringsskruerne.

9.3 Tilslutning af de elektriske ledninger

9.3.1 Forholdsregler i forbindelse med tilslutning af el-ledninger



INFORMATION

Se også forholdsregler og krav i følgende afsnit:

- Generelle sikkerhedsforanstaltninger
- Forberedelse



ADVARSEL

Al ledningsføring og installation af komponenter SKAL foretages af en autoriseret elektriker og være i overensstemmelse med relevante lokale love og bestemmelser.

9 Installation



PAS PÅ

Ved tilslutning af brugerinterfacet til indendørsenheden skal man sikre sig, at indendørsenhedens el-boks ikke forbindes med transmissionsledningen.



BEMÆRK

Ledning til tilslutning medfølger IKKE.



BEMÆRK

Træk ledningerne, så der er afstand til strømforsynings ledninger, for at undgå elektrisk støj (ekstern støj).




INFORMATION

P1 og P2 har ingen polaritet.


9.3.2 Tilslutning af de elektriske ledninger

Forbind brugerinterfacets klemmer P1/P2 med indendørsenhedens klemmer P1/P2.


Oppefra

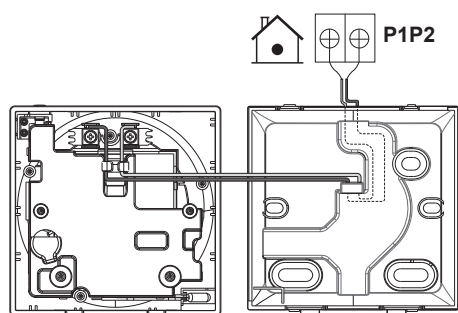


Bagfra

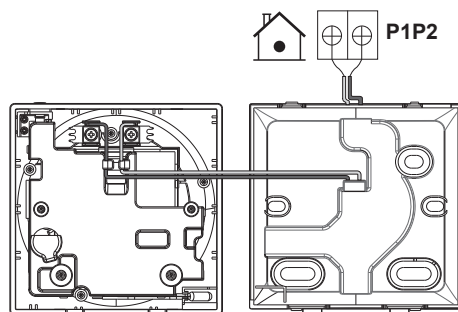

Fra venstre

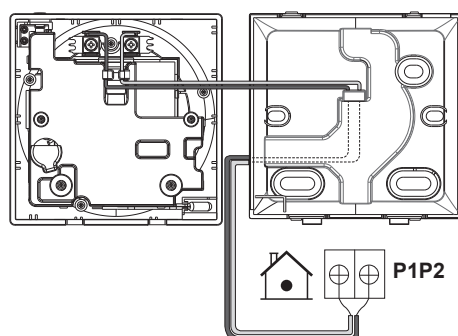

Fra bunden

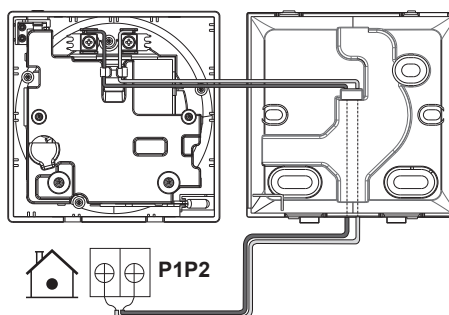

9.4 Lukning af brugerinterfacet

9.4.1 Forholdsregler ved lukning af brugerinterfacet



PAS PÅ

Berør aldrig brugerinterfacets indvendige dele.



PAS PÅ

Pas på, at ledningerne ikke kommer i klemme, når du lukker brugerinterfacet.



BEMÆRK

Man skal sikre sig, at den forreste del af brugerinterfacet klikkes korrekt fast på det bagerste kabinet for at undgå beskadigelse.

9.4.2 Lukning af brugerinterfacet

- 1 Klik den forreste del af brugerinterfacet fast på det bagerste kabinet.



- 2 Fjern den beskyttende folie, når installationsstedet er fri for støv.

9.5 Åbning af brugerinterfacet

9.5.1 Forholdsregler ved åbning af brugerinterfacet



BEMÆRK


Brugerinterfacets printkort er monteret på den forreste del. Pas på ikke at beskadige printkortet, når du åbner brugerinterfacet.

**BEMÆRK**

Når bagerste kabinet og frontpladen er adskilt, må printkortet ikke komme i kontakt med støv eller fugt.

9.5.2 Åbning af brugerinterfacet


- 1 Sæt en kærveskruetrækker ind i en af lukkemekanismerne i bunden, og drej den langsomt.

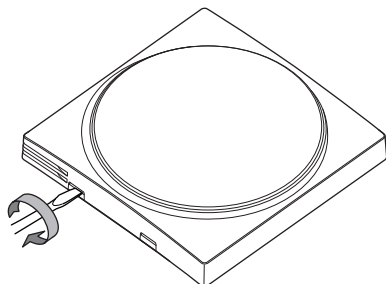**10 Start af systemet**

Brugerinterfacet strømforsynes fra indendørsenheden. Det starter, så snart det er tilsluttet. Kontrollér derfor, om indendørsenheden er startet, da brugerinterfacet ellers ikke fungerer.

Før brugerinterfacet er klar til brug, synkroniseres det med det primære brugerinterface og gennemfører følgende opstartssekvens:

Opstartssekvens	
1	Brugerinterfacet opstartes
2	Brugerinterfacet synkroniseres med det primære brugerinterface
3	Brugerinterfacet er klar til brug

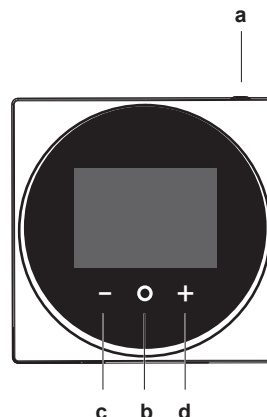11 Brugergrænseflade: Oversigt**11.1 Knapper**

- a TIL/FRA
 - Når rumopvarmning/-afkøling og/eller varmt vand til boligen er FRA, skal man trykke for at slå det TIL.
 - Når rumopvarmning/-afkøling og/eller varmt vand til boligen er TIL, skal man trykke for at slå det FRA.
- b SKIFT/ENTER/AKTIVER/BEKRÆFT
 - På startside skal man trykke for at skifte mellem drifts-skærbillederne.
 - På startside skal man trykke i længere tid for at komme til hovedmenuen.
 - I hovedmenuen skal man trykke kortvarigt for at gå til en af menuerne.
 - I enhver menu kan man aktivere/bekræfte en funktion, værdi eller indstilling.
- c AKTIVER/ SKIFT/JUSTER
 - Man kan aktivere kontrolpunkt-skærbilledet på skærbilledet med rumtemperatur/varmt vand til boligen.
 - Skift til venstre i hovedmenuen.
 - Man kan justere en funktion, værdi eller indstilling i alle menuer/på alle drifts-skærbilleder (standard: reducere).
- d AKTIVER/ SKIFT/JUSTER
 - Man kan aktivere kontrolpunkt-skærbilledet på skærbilledet med rumtemperatur/varmt vand til boligen.
 - Skift til højre i hovedmenuen.
 - Man kan justere en funktion, værdi eller indstilling i alle menuer/på alle drifts-skærbilleder (standard: forøge).

11.2 Startskærm

Startside viser den faktiske rumtemperatur og enhver type information via statussymbolerne. Efter en periode uden aktivitet går brugerinterfacet altid tilbage til startside.

**INFORMATION**

Brugerinterfacet er udstyret med en strømbesparende funktion, som slukker skærmen efter en periode uden aktivitet. Tryk på en af knapperne for at få skærmen til at lyse igen.

12 Drift

11.3 Statusikoner


Symbol	Beskrivelse
	Systemdrift FRA. Viser, at rumopvarmning/-afkøling og/eller varmt vand til boligen er slået FRA.
	Bluetooth. ² Viser, at et Bluetooth signal er aktiveret, og at brugerinterfacet er klar til at foretage en softwareopdatering.
	Opvarmning. Viser, at systemet kører med opvarmning.
	Køling. Viser, at systemet kører med køling.
	Powerful-drift. Viser, at Powerful-drift er aktiv.
	Nøddrift. Viser, at nøddrift er aktiv.
	Funktionsfejl. Viser, at der er forekommet en funktionsfejl.



INFORMATION

Hvis brugerinterfacet signalerer **Nøddrift** eller **Funktionsfejl**, kan man se problemet på det primære brugerinterface.

11.4 Statusindikator

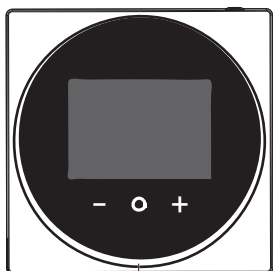

a

a Statusindikator

Statusindikator reaktion	Betingelse
Konstant blå	Drift TIL Enheden kører (dvs. at den foretager opvarmning/afkøling af rummet eller opvarmer brugsvand)
FRA	Drift FRA - Enheden er på standby (dvs. slået TIL, men ikke i drift) - Enheden er FRA
Blinker rød	Systemfejl
Konstant rød	Driftsfejl på systemet



INFORMATION

Statusindikatorens reaktion ændres, når nat-tilstand er aktiveret. For yderligere information, se "[13.2.4 Nat-tilstand](#)" på side 17.



INFORMATION


I tilfælde af systemfejl blinker statusindikatoren rødt. Når du trykker på en vilkårlig knap, skifter statusindikatoren til "konstant rød".

12 Drift

12.1 Grundlæggende brug

12.1.1 Drifts-skærm billeder

På startsidens skal man trykke (kortvarigt) på for at skifte mellem drifts-skærm billederne.

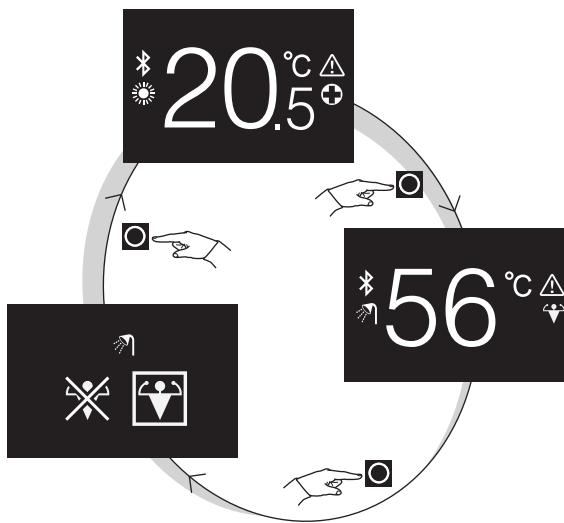

Drifts-skærm billede	Beskrivelse
	Rumtemperatur. Se den faktiske rumtemperatur, og indstil den (ønskede) rumtemperatur.
	Varmtvandstemperatur i boligen. Se den faktiske varmtvandstemperatur i boligen, og indstil den (ønskede) varmtvandstemperatur i boligen (f.eks opvarmning af tank).
	Powerful-drift. Aktivér eller deaktivér Powerful-drift (dvs. hurtig opvarmning af tank).

12.1.2 Hovedmenu

På startsidens skal du trykke på og holde den nede, indtil du kommer til hovedmenuen. Skift med og gennem menuerne. Tryk på igen for at gå ind i en af menuerne.

Menu	Beskrivelse
	Information. Se informationen om brugerinterfacet.

⁽²⁾ Bluetooth® ordmærket og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og Daikin Europe N.V. anvender disse mærker på licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Menu	Beskrivelse
	Bluetooth. Får brugerinterface til at udsende et Bluetooth signal for at foretage en softwareopdatering.
	Retur. Gå tilbage til startside.
	Indstillinger. Foretag indstillinger på brugerinterface.
	Driftstilstand for rum. Vælg driftstilstand for rum.

12.2 Styring af rumopvarmning/køling

12.2.1 Om styring af rumopvarmning/køling


Opvarmning/køling af rum omfatter:

- Styring af **rumtemperatur**;
- Indstilling af **driftstilstand for rum**.

Rumtemperatur

Rumtemperaturen styres fra startside. Startside viser den faktiske rumtemperatur målt af en temperatursensor i brugerinterface. Se "12.2.3 Ændring af rumtemperatur" på side 14 med anvisning om ændring af rumtemperaturen.

Den måde, du kan styre rumtemperaturen på, afhænger af den metode til temperaturstyring, der er indstillet på det primære brugerinterface.

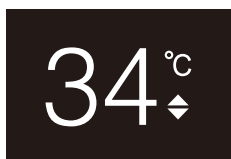Temperaturstyring med det primære brugerinterface	Styring af rumtemperatur
Styring af rumtermostat	Ændring af den faktiske rumtemperatur gennem forøgelse eller reduktion af den ønskede værdi for rumtemperatur. 
Styring af temperatur på afgangsvand (fast)	Ændring af rumtemperatur gennem forøgelse eller reduktion af afgangsvandets temperatur (dvs. temperaturen på det vand, der ledes til varmestrålskilderne). 

Temperaturstyring med det primære brugerinterface	Styring af rumtemperatur
Styring af temperatur på afgangsvand (vejrafhængigt)	Ændring af rumtemperatur gennem reduktion eller forøgelse af den vejrafhængige kurve, vist på brugerinterface med en skifteværdi. 




INFORMATION

Få yderligere oplysninger om metoder til temperaturstyring i dokumentationen til indendørsenheden.



INFORMATION

Hvis temperatursensoren i brugerinterface er defekt, går systemet i fejltilstand, og skærm billedet viser "--" i stedet for den faktiske temperatur.

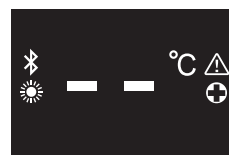

Driftstilstand for rum

Gå til menuen med driftstilstand for rum via den tilsvarende menu. Systemet kan køre i følgende driftstilstande for rum:

Symbol	Driftstilstand
	Opvarmning. Rumopvarmning.
	Køling. Rumafkøling.
	Automatisk. Automatisk skift mellem opvarmning og køling, som defineret gennem kontrolpunktet for rumtemperatur.

Alt efter typen af indendørsenhed og/eller indstillinger på det primære brugerinterface er nogle driftstilstande eventuelt ikke tilgængelige.

Hvis...	Så ...
Brugerinterface bruges sammen med indendørsenheder kun til opvarmning	Menuen med driftstilstand for rum findes ikke i hovedmenuen.
Automatisk drift er ikke tilgængelig på det primære brugerinterface	Du kan kun vælge driftstilstanden opvarmning eller køling. 
Ingen af de førnævnte betingelser forekommer	Du kan vælge alle driftstilstande. 

12 Drift

12.2.2 Slå rumopvarmning/-afkøling TIL/FRA

Forudsætning: Brugerinterfacet viser startside.



- 1 Tryk på  knappen.

Resultat: Brugerinterfacet slår rumopvarmning/-afkøling TIL eller FRA afhængigt af den tidligere tilstand.



INFORMATION

Brugerinterfacet viser "OFF" på startside for at angive, at funktionen er slået FRA.

OFF

12.2.3 Ændring af rumtemperatur

- 1 På startside skal du trykke på  eller  for at aktivere kontrolpunkt-skærbilledet.



- 2 Du kan ændre kontrolpunktet med  og .



- 3 Tryk på  for at bekræfte kontrolpunktet.

Resultat: Brugerinterfacet foretager ændringerne og går tilbage til startside.



INFORMATION

Når driften er slået FRA, kan man ikke ændre kontrolpunkter på brugerinterfacet.



INFORMATION

Det er eventuelt ikke muligt at ændre kontrolpunkter, afhængigt af indstillingerne foretaget på det primære brugerinterface. Hvis dette er tilfældet, har det ingen effekt at trykke på  eller  på skærbilledet med rumtemperatur eller varmt vand til boligen.




INFORMATION


Den måde, du kan styre rumtemperaturen på, afhænger af den metode til temperaturstyring, der er indstillet på det primære brugerinterface. For yderligere information, se ["12.2.1 Om styring af rumopvarmning/køling" på side 13](#).

12.2.4 Ændring af driftstilstand for rum

- 1 På startside skal du trykke på  og holde den nede, indtil du kommer til hovedmenuen.

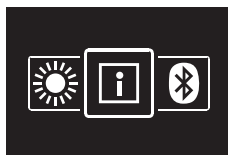

- 2 Gå til menuen med driftstilstand for rum med  og .

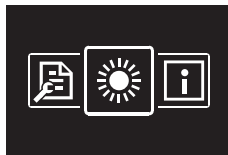

- 3 Tryk på  for at gå ind i menuen.



- 4 Brug  og  for at vælge en driftstilstand for rum, og tryk på  for at aktivere den.

Resultat: Brugerinterfacet foretager ændringerne og går tilbage til startside.

12.3 Styring af varmt vand til boligen

12.3.1 Om styring af varmt vand til boligen

Styring af varmtvandstemperatur i boligen omfatter:

- Styring af **varmtvandstemperatur i boligen**;
- Aktivering og deaktivering af **Powerful-drift**.

Varmtvandstemperatur i boligen

Indendørsenheden opvarmer vandet i varmtvandstanken til boligtekniske installationer. Varmtvandstemperaturen i boligen kan øges eller reduceres.



INFORMATION

Hvis temperatursensoren i varmtvandstanken er defekt, går systemet i fejltilstand, og skærbilledet viser "—" i stedet for den faktiske vandtemperatur.




Powerful-drift

I Powerful-drift opvarmes vandet til boligen af ekstravarmeren eller hjælpevarmeren, afhængigt af indendørsenheden. Brug denne tilstand på dage, hvor der kræves mere varmt vand end normalt.

12.3.2 Slå drift med varmt vand til boligen TIL/FRA

- 1 På startside skal man trykke på  for at gå til skærbilledet med varmt vand til boligen.

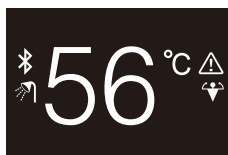

- 2 Tryk på  knappen.

Resultat: Brugerinterfacet slår varmt vand til boligen TIL eller FRA, afhængigt af den tidligere tilstand.



INFORMATION

Brugerinterfacet viser "OFF" på startside for at angive, at funktionen er slået FRA.


OFF

12.3.3 Sådan indstilles temperaturen for varmt vand til boligen

- 1 På startside skal man trykke på for at gå til skærbilledet med varmt vand til boligen.



- 2 Tryk på eller for at aktivere kontrolpunkt-skærbilledet.

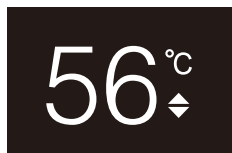

- 3 Du kan ændre kontrolpunktet med og .



- 4 Tryk på for at bekræfte kontrolpunktet.

Resultat: Brugerinterfacet foretager ændringerne og går tilbage til skærbilledet med varmt vand til boligen.



INFORMATION

Når driften er slået FRA, kan man ikke ændre kontrolpunkter på brugerinterfacet.




INFORMATION


Det er eventuelt ikke muligt at ændre kontrolpunkter, afhængigt af indstillingerne foretaget på det primære brugerinterface. Hvis dette er tilfældet, har det ingen effekt at trykke på eller på skærbilledet med rumtemperatur eller varmt vand til boligen.

12.3.4 Anvendelse af effektiv drift til DHW


- 1 På startside skal man trykke på for at gå til skærbilledet med Powerful-drift.

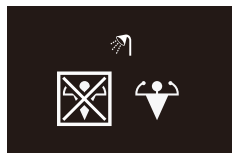

- 2 For at aktivere Powerful-drift skal man vælge "aktiver" med og .

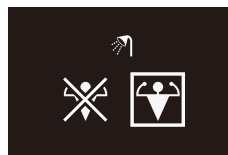

- 3 For at deaktivere Powerful-drift skal man vælge "deaktiver" med og .

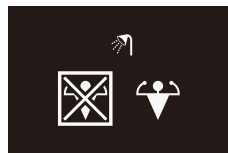

- 4 Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: Brugerinterfacet foretager ændringerne og går tilbage til startside.



INFORMATION

Brugerinterfacet viser Powerful-symbolet på skærbilledet med varmt vand til boligen for at angive, at Powerful-drift er aktiveret.



INFORMATION

Se yderligere information om Powerful-drift i enhedernes installations- og betjeningsvejledning.

13 Konfiguration

13.1 Information


13.1.1 Om informationsmenuen

I informationsmenuen finder du følgende information:

Information	Beskrivelse
SW1	Brugerinterface software ID
Ver	Brugerinterface softwareversion
SW2	Kommunikationsmodul (Bluetooth) software ID
-----	Kommunikationsmodul (Bluetooth) MAC adresse


13.1.2 Visning af information

- 1 På startside skal du trykke på og holde den nede, indtil du kommer til hovedmenuen.

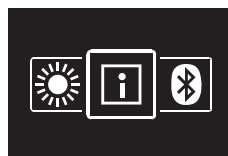


- 2 Tryk på for at komme til informationsmenuen.

13 Konfiguration

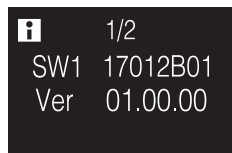

- 3 Tryk på for at gå til den næste side.

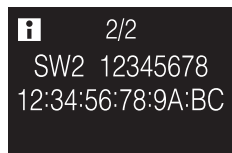

13.2 Indstillingsmenu


13.2.1 Om indstillingsmenuen

I indstillingsmenuen kan du foretage følgende indstillinger:

Kategori	Symbol	Indstillinger
Skærm		Indstilling af lysstyrke
		Indstilling af kontrast
Statusindikator		Indstilling af intensitet
Nat-tilstand		Aktivering eller deaktivering

Adgang til indstillingsmenuen

- 1 På startside skal du trykke på og holde den nede, indtil du kommer til hovedmenuen.

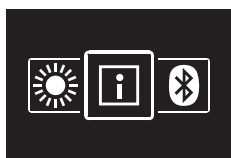


- 2 Gå gennem indstillingsmenuen med og .



- 3 Tryk på for at gå ind i menuen.

Resultat: Du er i indstillingsmenuen.

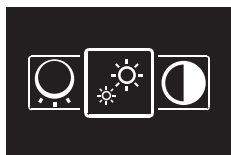


13.2.2 Skærmindstillinger


Indstilling af lysstyrke

Forudsætning: Du er i indstillingsmenuen.

- 1 Gå til menuen Lysstyrke.

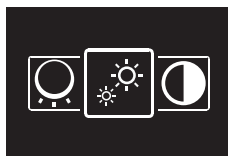

- 2 Tryk på for at gå ind i menuen.

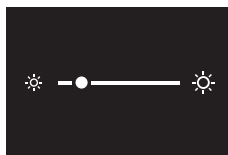

- 3 Justér lysstyrken med og .


- 4 Tryk på for at bekræfte.

Resultat: Brugerinterfacet foretager ændringerne og går tilbage til startside.

Indstilling af kontrast

Forudsætning: Du er i indstillingsmenuen.

- 1 Gå til menuen Kontrast.

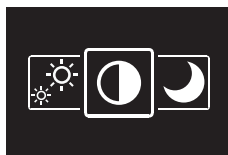

- 2 Tryk på for at gå ind i menuen.



- 3 Justér kontrasten med og .

- 4 Tryk på for at bekræfte.


Resultat: Brugerinterfacet foretager ændringerne og går tilbage til startside.

13.2.3 Indstillinger på statusindikator


Indstilling af statusindikatorens intensitet

Forudsætning: Du er i indstillingsmenuen.

- 1 Gå til menuen med statusindikator-intensitet.

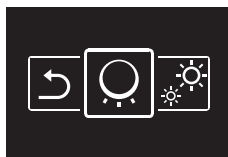

- 2 Tryk på for at gå ind i menuen.

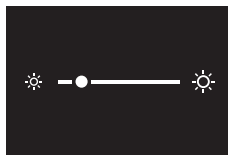

- 3 Justér statusindikatorens intensitet med og .

- 4 Tryk på for at bekræfte.

Resultat: Brugerinterfacet foretager ændringerne og går tilbage til startside.

13.2.4 Nat-tilstand

Om nat-tilstand

Aktivér nat-tilstanden, så brugerinterfacet kører med ændret skærm- og statusindikator, således at brugeren ikke forstyrres om natten.


Betingelse	Nat-tilstand virkemåde
Skærm	
Inaktivitets-timer udløb	FRA
Statusindikator	
Fejl	Blinker, rød. Efter berøring af en vilkårlig knap, eller efter udløb af en timer: FRA.
Funktionsfejl	FRA
Drift TIL	FRA
Drift FRA	FRA

Aktivering af nat-tilstand


Forudsætning: Du er i indstillingsmenuen.

Forudsætning: Brugerinterfacet er ikke i nat-tilstand.

- 1 Gå til menuen med nat-tilstand.

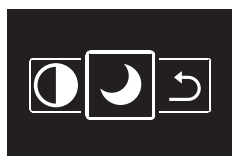

- 2 Tryk på for at gå ind i menuen.

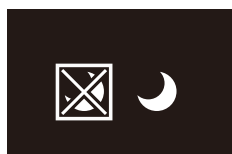

- 3 Vælg "aktiver" med og .



- 4 Tryk på for at aktivere nat-tilstand.


Resultat: Brugerinterfacet skifter til nat-tilstand og går tilbage til startside.

Deaktiveret af nat-tilstand


Forudsætning: Du er i indstillingsmenuen.

Forudsætning: Brugerinterfacet er i nat-tilstand.


- 1 Gå til menuen med nat-tilstand.

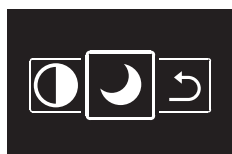

- 2 Tryk på for at gå ind i menuen.

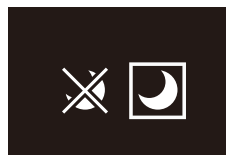

- 3 Vælg "deaktiver" med og .

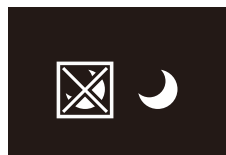

- 4 Tryk på for at deaktivere nat-tilstand.

Resultat: Brugerinterfacet forlader nat-tilstanden og går tilbage til startside.

13.3 Softwareopdatering

13.3.1 Om softwareopdatering

Vi anbefaler på det kraftigste, at brugerinterfacet har den nyeste software-version. Softwaren kan opdateres på to måder.

Softwareopdatering	Instruktioner
Madoka Assistant app	"13.3.2 Softwareopdatering med app" på side 17
Opdateringsværktøj	"13.3.3 Softwareopdatering med opdateringsværktøj" på side 19

13.3.2 Softwareopdatering med app

Opdatering af software med app'en:

- 1 Aktivér Bluetooth på brugerinterfacet efter anvisningerne i ["Etablering af bluetooth-forbindelse" på side 18](#).
- 2 På app'ens startside skal du klikke på feltet for det brugerinterface, hvor du ønsker at opdatere softwaren, og følge instruktionerne herfra.



INFORMATION

Madoka Assistant app'en kan hentes på Google Play og i Apple Store.



INFORMATION

Første gang du forbinder et brugerinterface med din enhed, starter app'en og brugerinterfacet en numerisk sammenligning. Følg fremgangsmåden for at forbinde brugerinterfacet med app'en.

Efter hver korrekt tilslutning til en mobil enhed gemmer brugerinterfacet automatisk information om den mobile enhed, så der kan tilsluttes igen på et senere tidspunkt. Denne information kaldes "information om sammenknytning".

Hvis der ikke er gemt information om sammenknytning (dvs. ved første tilslutning eller efter manuel sletning), skal der foretages en numerisk sammenligning.

Når information om sammenknytning er gemt, kan du forbinde brugerinterfacet med den mobile enhed ved at få brugerinterfacet til at udsende et Bluetooth signal og ved at klikke på brugerinterfacets felt i app'en. Brugerinterfacet tilsluttes herefter automatisk til den mobile enhed.

Information om sammenknytning gemmes automatisk, og den kan slettes manuelt. Slet information om sammenknytning fra brugerinterfacet, når du ønsker at opdatere softwaren fra en anden mobil enhed end den, som brugerinterfacet har information om.

13 Konfiguration

INFORMATION

For at forbinde brugerinterfacet med den mobile enhed med Bluetooth og for at foretage en software-opdatering er det nødvendigt, at du befinder dig tæt på brugerinterfacet (dvs. inden for Bluetooth rækkevidde).


Etablering af bluetooth-forbindelse

Forudsætning: Du har en mobil enhed, hvor Madoka Assistant app'en er installeret og kører.


Forudsætning: Bluetooth er aktiveret på denne mobile enhed.

Forudsætning: Du skal stå i nærheden af brugerinterfacet.

- 1 På startsidens skal du trykke på  og holde den nede, indtil du kommer til hovedmenuen.

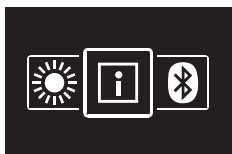

- 2 Gå gennem Bluetooth menuen med  og .

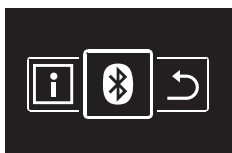


- 3 Tryk på  for at gå ind i menuen.



- 4 Tryk  for at aktivere , og få brugerinterface til at udsende et Bluetooth signal.

Resultat:

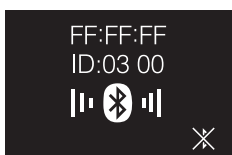


Numerisk sammenligning

- 5 I Madoka Assistant app'en skal du klikke på feltet for det brugerinterface, hvor du ønsker at opdatere softwaren.

Resultat: Hvis du foretager en tilslutning første gang, eller hvis information om sammenknytning er blevet slettet, udsender styresystemet på din mobile enhed en parrings-forespørgsel med en numerisk streng.

Resultat: Brugerinterfacet viser en numerisk streng, som sammenlignes med den fra parrings-forespørgslen.

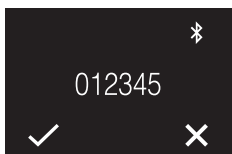


- 6 Acceptér parrings-forespørgslen på app'en.
- 7 Tryk på  på brugerinterfacet for at bekræfte den numeriske streng.

Resultat: Brugerinterfacet og den mobile enhed forbindes via Bluetooth.


- 8 Følg anvisningerne i app'en for at opdatere softwaren.

Afbrydelse af bluetooth-forbindelse


- 1 På startsidens skal du trykke på  og holde den nede, indtil du kommer til hovedmenuen.

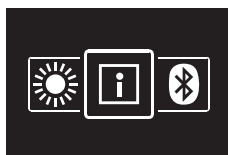

- 2 Gå gennem Bluetooth menuen med  og .

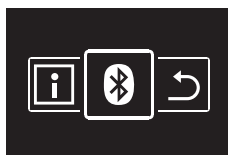

- 3 Tryk på  for at gå ind i menuen.

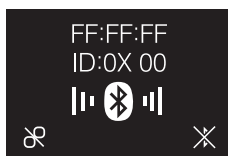

- 4 Tryk  for at standse udsendelsen af et Bluetooth signal fra brugerinterfacet.

Resultat:



Fjernelse af information om sammenknytning


- 1 På startsidens skal du trykke på  og holde den nede, indtil du kommer til hovedmenuen.



- 2 Gå gennem Bluetooth menuen med  og .



- 3 Tryk på  for at gå ind i menuen.

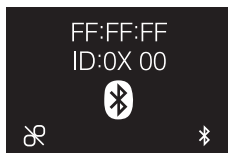

- 4 Tryk på  for at slette information om sammenknytning fra brugerinterfacet.

Resultat:




13.3.3 Softwareopdatering med opdateringsværktøj

Sådan opdateres softwaren med Updater

Forudsætning: PC med Updater (kontakt din forhandler vedr. den korrekte software-version)

Forudsætning: PC USB kabel EKPCCAB4 eller højere (omfatter et USB kabel og yderligere forbindelseskabler)

- 1 Kontrollér, at indendørsenheden er slukket.
- 2 Tilslutning af brugerinterfacet til PC'en.

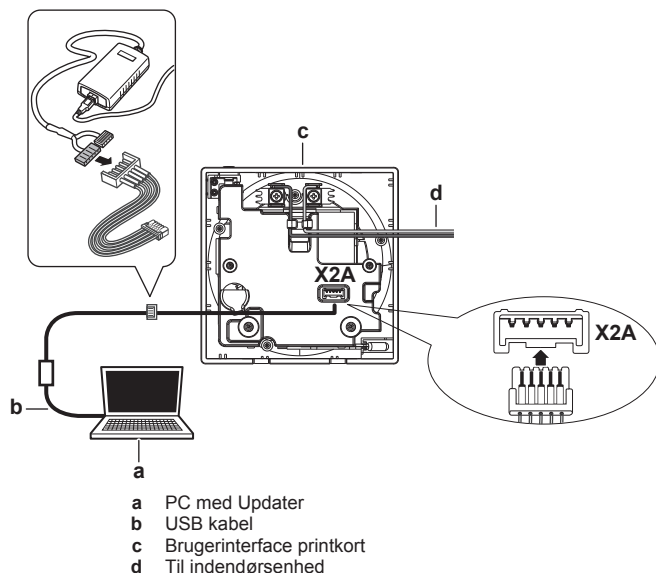

- 3 Start indendørsenheden.
- 4 Åbn Updater.
- 5 I Updater skal du gå til "Opdateringsprocedure".
- 6 Indtast brugerinterfacets modelbetegnelse.
- 7 Vælg den ønskede opdateringsprocedure.
- 8 Følg anvisningerne på skærmen.

14 Vedligeholdelse

14.1 Vedligeholdelse - sikkerhedsforanstaltninger



ADVARSEL

Før du udfører vedligeholdelse eller reparation af nogen art, skal du standse driften af systemet med brugerinterfacet og slå strømforsynings hovedafbryder fra. **Mulig konsekvens:** elektrisk stød eller brand.



BEMÆRK

Rengør IKKE brugerinterfacet med organiske opløsningsmidler såsom fortynder til maling. **Mulig konsekvens:** beskadigelse, elektrisk stød eller brand.



ADVARSEL

Man må ikke vaske brugerinterfacet. **Mulig konsekvens:** elektrisk overgang, elektrisk stød eller brand.



INFORMATION

Hvis ikke man kan tørre smudset af, skal man dyppe kluden i et neutralt rengøringsmiddel fortyndet med vand, vride kluden op og rengøre overfladen på brugerinterfacet. Herefter skal man aftørre med en tør klud.

14.2 Rengøring af brugerinterfacet

- 1 Tør skærmen og andre flader på brugerinterfacet af med en tør klud.

15 Fejlfinding

15.1 Fejlkode for indendørsenheden

I tilfælde af fejl på indendørsenheden viser brugerinterfacet  på startskærmen. Samtidig viser det primære brugerinterface en fejlkode. Kontrol af brugerinterfacet med visning af fejlkode. Se dokumentationen til indendørsenheden med en liste over fejlkoder og deres betydning.

Find årsagen, og ret fejlen.

EAC



UA. TR. 028



I005 18

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P534402-1 2018.06