




Installations- och användarhandbok

Komfortfjärrkontroll

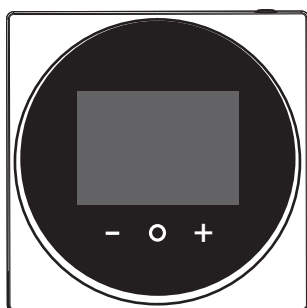

BRC1HDDAW
BRC1HHDAS
BRC1HDDAK

Installations- och användarhandbok
Komfortfjärrkontroll

Svenska

Innehållsförteckning

1 Allmänna säkerhetsföreskrifter	2
1.1 För användaren	3
1.2 För installatören	3
2 Om detta dokument	3
För användaren	4
3 Användargränssnitt: Översikt	4
3.1 Knappar	4
3.2 Startskärmen	4
3.3 Statusikoner	4
3.4 Statusindikator	5
4 Drift	5
4.1 Grundläggande användning	5
4.1.1 Driftskärmar	5
4.1.2 Huvudmeny	5
4.2 Kontroll för rumsuppvärmning/-kylning	6
4.2.1 Om kontrollen för rumsuppvärmning/-kylning	6
4.2.2 Så här sätter du PÅ/stänger AV rumsuppvärmning/-kylning	6
4.2.3 Så här ställer du in rumstemperaturen	7
4.2.4 Så här ändrar du utrymmesdriftläge	7
4.3 Hushållsvarmvattenkontroll	7
4.3.1 Om tappvarmvattenkontroll	7
4.3.2 Så här sätter du PÅ/stänger AV varmvattenberedning	7
4.3.3 Hur du ändrar varmvattentemperaturen	7
4.3.4 Använda kraftfull drift av varmvattenberedaren	8
5 Underhåll och service	8
5.1 Översikt: Underhåll och service	8
6 Felsökning	8
6.1 Översikt: Felsökning	8

För installatören	8
7 Om lådan	8
7.1 Så här packar du upp fjärrkontrollen	8
8 Förberedelse	9
8.1 Kabelkrav	9
8.1.1 Så här förbereder du kablar för installation	9
9 Installation	9
9.1 Översikt: Installation	9
9.2 Montera fjärrkontrollen	9
9.2.1 Om montering av fjärrkontrollen	9
9.2.2 Så här monterar du fjärrkontrollen	9
9.3 Anslutning av elkablarna	9
9.3.1 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elkablar	9
9.3.2 Så här ansluter du elkablar	10
9.4 Stänga fjärrkontrollen	10
9.4.1 Försiktighetsåtgärder vid stängning av fjärrkontrollen	10
9.4.2 Så här stänger du fjärrkontrollen	10
9.5 Öppna fjärrkontrollen	10
9.5.1 Försiktighetsåtgärder vid öppning av fjärrkontrollen	10
9.5.2 Så här öppnar du fjärrkontrollen	11
10 Starta upp systemet	11
11 Användargränssnitt: Översikt	11
11.1 Knappar	11

11.2 Startskärmen	11
11.3 Statusikoner	12
11.4 Statusindikator	12

12 Drift	12
12.1 Grundläggande användning	12
12.1.1 Driftskärmar	12
12.1.2 Huvudmeny	12
12.2 Kontroll för rumsuppvärmning/-kylning	13
12.2.1 Om kontrollen för rumsuppvärmning/-kylning	13
12.2.2 Så här sätter du PÅ/stänger AV rumsuppvärmning/-kylning	13
12.2.3 Så här ställer du in rumstemperaturen	14
12.2.4 Så här ändrar du utrymmesdriftläge	14
12.3 Hushållsvarmvattenkontroll	14
12.3.1 Om tappvarmvattenkontroll	14
12.3.2 Så här sätter du PÅ/stänger AV varmvattenberedning	14
12.3.3 Hur du ändrar varmvattentemperaturen	14
12.3.4 Använda kraftfull drift av varmvattenberedaren	15
13 Konfiguration	15
13.1 Information	15
13.1.1 Om informationsmenyn	15
13.1.2 Så här visar du information	15
13.2 Inställningsmenyn	15
13.2.1 Om inställningsmenyn	15
13.2.2 Skärminställningar	16
13.2.3 Statusindikatorinställningar	16
13.2.4 Natlläge	16
13.3 Programvaruuppdatering	17
13.3.1 Om programvaruuppdateringar	17
13.3.2 Programvaruuppdatering med appen	17
13.3.3 Programvaruuppdatering med uppdateringsverktyg	18
14 Underhåll	19
14.1 Säkerhetsföreskrifter vid underhåll	19
14.2 Så här rengör du fjärrkontrollen	19
15 Felsökning	19
15.1 Felkoder för inomhusenheter	19

1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs igenom dessa säkerhetsöverväganden noggrant före installation av luftkonditioneringsutrustning och var noga med att utföra installationen på rätt sätt.

Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan leda till skada på egendom eller personskada, vilka kan vara allvarliga beroende på omständighet.

Förklaring av varningar och symboler

Dessa säkerhetsmeddelanden används för att påkalla din uppmärksamhet. Säkerhetsmeddelandena förklaras nedan:

	VARNING Anger en situation som kan leda till död eller allvarlig skada.
	FÖRSIKTIGT Anger en situation som kan leda till mindre eller måttliga skador.
	FARA Anger en situation som leder till död eller allvarlig skada.

**FARA: RISK FÖR EXPLOSION**

Anger en situation som kan leda till en explosion.

**INFORMATION**

Anger användbara råd eller ytterligare information.

**NOTERING**

Anger en situation som kan leda till skador på utrustningen eller lokalen.

1.1 För användaren

**INFORMATION**

Se även bruksanvisningen som medföljer utomhus- och inomhusenheten.

**VARNING**

Lek INTE med enheten eller dess fjärrkontroll. Om ett barn av misstag kör igång enheten kan det orsaka kroppsskador.

**VARNING**

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Använd INTE fjärrkontrollen med blöta händer.
- Demontera INTE fjärrkontrollen och vidrör inga interna komponenter. Kontakta din leverantör.
- Fjärrkontrollen får INTE modifieras eller repareras. Kontakta din leverantör.
- Flytta och/eller ominstallera INTE fjärrkontrollen på egen hand. Kontakta din leverantör.

**VARNING**

Använd INTE brännbara material (som hårsprej eller insektsmedel) nära fjärrkontrollen.

**NOTERING**

Rengör INTE fjärrkontrollen med organiska lösningsmedel, som thinner. **Trolig konsekvens:** skador, elstötar eller eldsvåda.

1.2 För installatören

Säkerhetsföreskrifterna i det här dokumentet omfattar mycket viktiga ämnen. Följ dem noggrant!

**INFORMATION**

Den här fjärrkontrollen är ett tillval och kan inte användas fristående. Den kan ENBART användas i kombination med en huvudfjärrkontroll. Se även installationshandboken och bruksanvisningen för inomhusenheten och utomhusenheten.

**NOTERING**

Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller tillbehör kan orsaka elchock, kortslutning, läckage, brand eller annan skada på utrustningen. Använd endast tillbehör, extrautrustning och reservdelar som tillverkats eller godkänts av Daikin.

**VARNING**

All lokal kabeldragning och alla lokala komponenter MÅSTE installeras av en behörig elektriker och installationen MÅSTE följa tillämplig lagstiftning.

**NOTERING**

Fjärrkontrollen SKA monteras inomhus.

**NOTERING**

När fjärrkontrollen används som rumstermostat ska du välja en installationsplats där genomsnittstemperaturen i rummet kan identifieras.

Installera INTE fjärrkontrollen på någon av följande platser:

- Platser som utsätts för direkt solljus.
- Platser nära en värmekälla.
- Platser som påverkas av utomhusluft eller drag, till exempel när dörrar öppnas/stängs.
- På platser där displayen lätt kan bli smutsig.
- Platser där fjärrkontrollen INTE är lättillgänglig.
- Platser med där temperaturen är $\leq -10^{\circ}\text{C}$ och $> 50^{\circ}\text{C}$.
- Platser där den relativa luftfuktigheten är $> 95\%$.
- I närheten av maskiner som avger elektromagnetiska vågor. Elektromagnetiska vågor kan störa styrsystemet och göra att utrustningen inte fungerar som den ska.
- Platser där den kan utsättas för vatten, eller allmänt fuktiga platser.

Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du installerar eller använder enheten.

Efter slutförd installation:

- Kör ett test och titta efter eventuella fel.
- Ge kunden instruktioner om hur fjärrkontrollen används korrekt.
- Be användaren att förvara installationshandboken för framtida bruk.

**INFORMATION**

Kontakta leverantören vid flyttning och ominstallation av fjärrkontrollen.

2 Om detta dokument

Målgrupp

Behöriga installatörer + slutanvändare

Dokumentuppsättning

Detta dokument är en del av en dokumentuppsättning. Den kompletta dokumentuppsättningen består av:

- **Installations- och användarhandbok:**
 - Installationsanvisningar
 - Grundläggande bruksanvisningar
 - Format: Papper (i fjärrkontrollens förpackning)
- **Installations- och användarhandbok:**
 - Utökad installations- och användarhandbok
 - Format: Digitala filer på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

3 Användargränssnitt: Översikt

Konformitetsdeklaration:

- Daikin Europe N.V. försäkrar härmed att radioutrustningen av typen BRC1HHDA följer direktivet 2014/53/EU. Originalförsäkran finns på produktsidorna för BRC1HHDA <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW>, <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS> och <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK>.

- Format: Digital fil från produktsidorna



(BRC1HHDAW)



(BRC1HHDA)



(BRC1HHDAK)

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din återförsäljare.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla andra språk är översättningar.


Tekniska data

- Delar av** de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig).
- Alla** de senaste tekniska data finns på Daikin extranät (inloggning krävs).

För användaren

3 Användargränssnitt: Översikt

3.1 Knappar

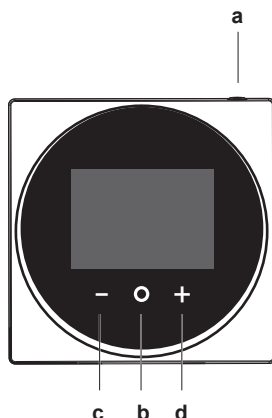

a PÅ/AV

- När uppvärmning/kylning av utrymme och/eller varmvattenberedning är AV trycker du här för att sätta PÅ driften.
- När uppvärmning/kylning av utrymme och/eller varmvattenberedning är PÅ trycker du här för att stänga AV driften.

b VÄXLA/ANGE/AKTIVERA/BEKRÄFTA

- Tryck kort på hemskärmen för att växla mellan driftskärmar.
- Håll ned på hemskärmen för att gå till huvudmenyn.
- Tryck kort på huvudmenyn för att gå in på någon av menyerna.
- Aktivera/bekräfta en funktion, ett värde eller en inställning i någon av menyerna.

c AKTIVERA/VÄXLA/JUSTERA

- Aktivera börvärdesskärmen från driftskärmen för rumstemperatur/varmvattenberedning.
- Växla åt vänster på huvudmenyn.
- Justera en funktion, ett värde eller en inställning i någon av menyerna/på driftskärmar.

d AKTIVERA/VÄXLA/JUSTERA

- Aktivera börvärdesskärmen från driftskärmen för rumstemperatur/varmvattenberedning.
- Växla åt höger på huvudmenyn.
- Justera en funktion, ett värde eller en inställning i någon av menyerna/på driftskärmar (standard: öka).

3.2 Startskärmen

Hemskärmen visar faktisk rumstemperatur och all möjlig information med statusikoner. Om fjärrkontrollen inte används under en tid återgår den alltid till hemskärmen.



INFORMATION

Fjärrkontrollen är utrustad med en strömsparkfunktion som gör att skärmen blir mörk efter en tids inaktivitet. Tryck på en av knapparna om du vill tända skärmen igen.

3.3 Statusikoner

Ikön	Beskrivning
	Systemdrift AV. Indikerar att uppvärmning/kylning av utrymme och/eller varmvattenberedning är AV.
	Bluetooth.¹ Indikerar att fjärrkontrollen skickar ut en Bluetooth-signal och är redo för en programvaruuppdatering.


⁽¹⁾ Bluetooth®-ordmärket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och Daikin Europe N.V. dessa under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Ikon	Beskrivning
	Uppvärmningsdrift. Indikerar att systemet har driftläget uppvärmning.
	Kylningsdrift. Indikerar att systemet har driftläget Kylning.
	Kraftfull drift. Indikerar att systemet har driftläget Kraftfull.
	Nöddrift. Indikerar att systemet körs i nöddriftläge.
	Fel. Indikerar att ett fel har uppstått.

**INFORMATION**

När fjärrkontrollen visar **Nöddrift** eller **Fel** kan du se på huvudfjärrkontrollen vad som är fel.

3.4 Statusindikator

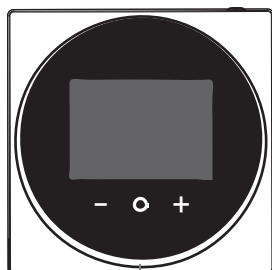

a

a Statusindikator

Statusindikeringsbeteende	Villkor
Fast blått sken	Drift PÅ Enheten är i drift (d.v.s. faktisk uppvärmning/kylning eller varmvattenberedning)
AV	Drift AV - Enheten är i standbyläge (d.v.s. påslagen, men inte i drift) - Enheten är avstängd
Blinkar rött	Systemfel
Fast rött sken	Fel i systemet

**INFORMATION**

Statusindikatorns beteende skiljer sig i nattläge. Mer information finns i ["13.2.4 Nattläge"](#) på sidan 16.

**INFORMATION**


Vid systemfel blinkar statusindikatorn rött. Så snart du trycker på någon knapp kommer statusindikatorn att växla till fast rött sken.

4 Drift

4.1 Grundläggande användning

4.1.1 Driftskärmar

Tryck (kort) på på hemskärmen för att växla mellan driftskärmarna.

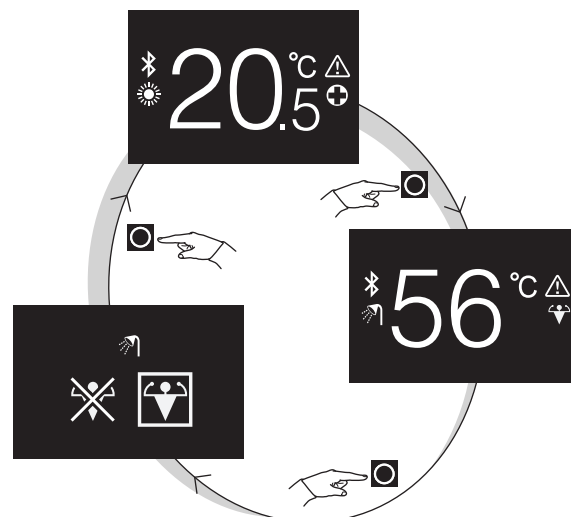

Driftskärm	Beskrivning
	Rumstemperatur. Se den aktuella rumstemperaturen och styr (önskad) rumstemperatur.
	Hushållsvarmvattentemperatur. Se faktiskt temperatur på vattnet i varmvattenberedaren och styr (önskad) temperatur på vattnet i varmvattenberedaren.
	Kraftfull drift. Aktivera eller inaktivera Kraftfull drift (snabb uppvärmning).

4.1.2 Huvudmeny

Håll ned på hemskärmen tills du kommer till huvudmenyn. Använd och för att bläddra i menyerna. Tryck på för att öppna en av menyerna.

Meny	Beskrivning
	Information. Se information om fjärrkontrollen.
	Bluetooth. Tvinga fjärrkontrollen att skicka ut en Bluetooth-signal för att göra en programvaruuppdatering.
	Återgå. Återgå till hemskärmen.

4 Drift

Meny	Beskrivning
	Inställningar. Gör inställningar för fjärrkontrollen.
	Rumsuppvärmningsläge. Ange driftläget rumsuppvärmning.

4.2 Kontroll för rumsuppvärmning/-kylning

4.2.1 Om kontrollen för rumsuppvärmning/-kylning

Styrning av rumsuppvärmning/komfortkyla inbegriper:

- Styrning av **rumstemperaturen**.
- Inställning av **rumdriftläget**.

Rumstemperatur

Rumtemperaturstyrning görs från hemskärmen. Hemskärmen visar faktisk rumstemperatur, uppmätt med en temperatursensor i fjärrkontrollen. Instruktioner om hur du ändrar rumstemperaturen finns under ["4.2.3 Så här ställer du in rumstemperaturen"](#) på [sidan 7](#).

Hur du styr rumstemperaturen beror på vilken temperaturstyrningsmetod som är inställd i huvudfjärrkontrollen.

Temperaturstyrningsmetod för huvudfjärrkontrollen	Rumtemperaturstyrning
Rumstermostatstyrning	Ändra den faktiska rumstemperaturen genom att öka eller minska värdet för önskad rumstemperatur. 
Utvattentemperaturstyrning (fast)	Ändra rumstemperatur genom att öka eller minska utvattentemperaturen (d.v.s. temperaturen på det vatten som skickas till värmeelement). 
Utvattentemperaturstyrning (väderberoende)	Ändra rumstemperatur genom att sänka eller höja den väderberoende kurvan som representeras av ett växlingsvärde på fjärrkontrollen. 




INFORMATION

Mer information om temperaturstyrningsmetoder finns i dokumentationen för inomhusenheterna.



INFORMATION

När temperatursensorn i fjärrkontrollen går sönder uppstår ett feltillstånd i systemet och driftskärmen visar "—" i stället för den faktiska temperaturen.

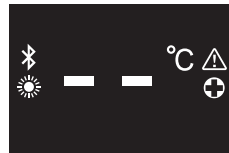

Rumsuppvärmningsläge

Rumsuppvärmningslägen väljs på rumdriftlägesmenyn. Systemet kan köras i följande rumdriftlägen:

Ikön	Driftläge
	Uppvärmning. Värm upp utrymmet.
	Kylning. Kyl ned utrymmet.
	Automatisk. Automatisk växling mellan uppvärmning och kylning beroende på inställt temperaturbörvärde.

Beroende på typ av inomhusenhet och/eller inställningar gjorda på huvudfjärrkontrollen är vissa driftlägen kanske inte tillgängliga.

Om ...	Då ...
Fjärrkontrollen används i kombination med inomhusenheter endast för uppvärmning.	Rumdriftlägesmenyn visas inte på huvudmenyn.
Automatiskt driftläge är inte tillgängligt på huvudfjärrkontrollen	Du kan endast välja uppvärmning eller kylning. 
Inga av ovanstående villkor gäller	Du kan välja alla driftlägen. 

4.2.2 Så här sätter du PÅ/stänger AV rumsuppvärmning/-kylning

Nödvändigt: Fjärrkontrollen visar hemskärmen.



- 1 tryck på knappen .

Resultat: Fjärrkontrollen sätter PÅ eller stänger AV rumsuppvärmning/-kylning beroende på föregående tillstånd.

**INFORMATION**

Som indikering att driften är AV visas OFF på fjärrkontrollens hemskärm.

OFF**4.2.3 Så här ställer du in rumstemperaturen**

- Tryck på **+** eller **-** för att aktivera börvärdesskärmen.



- Ändra börvärdet med **+** och **-**.



- Tryck på **OK** för att bekräfta börvärdet.

Resultat: Ändringarna implementeras och hemskärmen visas på fjärrkontrollen.

**INFORMATION**

När driften är AV är ändring av börvärdet inte möjligt via fjärrkontrollen.

**INFORMATION**


Beroende på inställningar gjorda med huvudfjärrkontrollen är det möjligt att det inte går att ändra börvärden. Om så är fallet finns det ingen mening med att trycka på **+** eller **-** på rumstemperaturskärmen eller varmvattenberedningsskärmen.

**INFORMATION**


Hur du styr rumstemperaturen beror på vilken temperaturstyrningsmetod som är inställd i huvudfjärrkontrollen. Mer information finns i ["4.2.1 Om kontrollen för rumsuppvärmning/-kyllning"](#) på sidan 6.

4.2.4 Så här ändrar du utrymmesdriftläge

- Håll ned **OK** på hemskärmen tills du kommer till huvudmenyn.

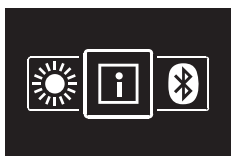

- Använd **-** och **+** för att bläddra till meny för utrymmesdriftläge.

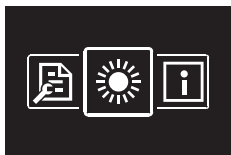

- Tryck på **OK** för att gå till meny.



- Använd **-** och **+** för att välja ett driftläge och aktivera det med **OK**.

Resultat: Ändringarna implementeras och hemskärmen visas på fjärrkontrollen.

4.3 Hushållsvarmvattenkontroll**4.3.1 Om tappvarmvattenkontroll**

Styrning av hushållsvarmvattenberedning inbegriper:


- Styrning av **temperaturen på hushållsvarmvattnet**.
- Aktivering eller inaktivering av **Kraftfull drift**.

Hushållsvarmvattentemperatur

Inomhusenheten värmer hushållsvarmvatten i varmvattenberedaren. Temperaturen på varmvattnet kan höjas eller sänkas.

**INFORMATION**


När temperatursensorn i varmvattenberedaren går sönder uppstår ett feltillstånd i systemet och driftskärmen visar "--" i stället för den faktiska vattentemperaturen.

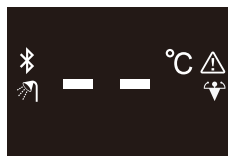**Kraftfull funktion**

Med kraftfull drift kan hushållsvarmvatten värmas av en reservvärmare eller elpatron, beroende på inomhusenhet. Använd det här läget de dagar då du har ett större behov av hushållsvarmvatten.

4.3.2 Så här sätter du PÅ/stänger AV varmvattenberedning

- Tryck på **OK** på hemskärmen för att gå till skärmen för varmvattenberedningsdrift.

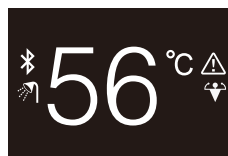

- tryck på knappen **ON/OFF**.

Resultat: Fjärrkontrollen sätter PÅ eller stänger AV varmvattenberedning beroende på föregående tillstånd.


**INFORMATION**

Som indikering att driften är AV visas OFF på fjärrkontrollens hemskärm.


OFF**4.3.3 Hur du ändrar varmvattentemperaturen**

- Tryck på **OK** på hemskärmen för att gå till skärmen för varmvattenberedningsdrift.


5 Underhåll och service

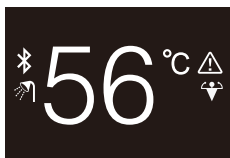

- 2 Tryck på **+** eller **-** för att aktivera börvärdesskärmen.

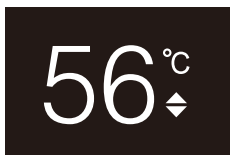

- 3 Ändra börvärdet med **+** och **-**.

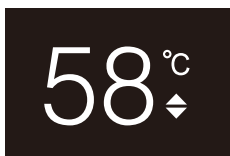

- 4 Tryck på **OK** för att bekräfta börvärdet.

Resultat: Ändringarna implementeras och skärmen för varmvattenberedningsdrift visas.



INFORMATION

När driften är AV är ändring av börvärdet inte möjligt via fjärrkontrollen.




INFORMATION


Beroende på inställningar gjorda med huvudfjärrkontrollen är det möjligt att det inte går att ändra börvärden. Om så är fallet finns det ingen mening med att trycka på **+** eller **-** på rumstemperaturskärmen eller varmvattenberedningsskärmen.

4.3.4 Använda kraftfull drift av varmvattenberedaren


- 1 Tryck på **OK** på hemskärmen för att gå till skärmen för Kraftfull drift.

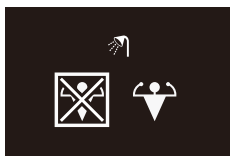

- 2 Om du vill aktivera Kraftfull drift använder du **+** och **-** för att välja "aktivera".

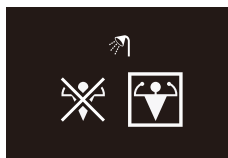

- 3 Om du vill inaktivera Kraftfull drift använder du **+** och **-** för att välja "inaktivera".

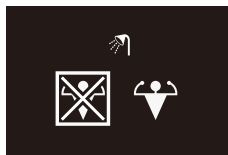


- 4 Tryck på **OK** för att bekräfta valet.

Resultat: Ändringarna implementeras och hemskärmen visas på fjärrkontrollen.



INFORMATION

Som indikering av att Kraftfull drift är aktiv visas Kraftfull-ikonen på fjärrkontrollens skärm för varmvattenberedningsdrift.

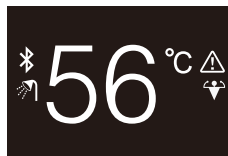

INFORMATION

Mer information om Kraftfull drift finns i installations- och användarhandböckerna för enheterna.

5 Underhåll och service

5.1 Översikt: Underhåll och service

Kontakta leverantören när fjärrkontrollen behöver underhåll eller service.

6 Felsökning

6.1 Översikt: Felsökning


När det är fel i systemet visas  på fjärrkontrollens hemskärm. Fjärrkontrollen visar samtidigt en felkod. Se felkoden på huvudfjärrkontrollen. En översikt över felkoder och deras innebörd finns i dokumentationen för inomhusenheten. Kontakta leverantören för att åtgärda problemet.

För installatören

7 Om lådan

7.1 Så här packar du upp fjärrkontrollen

- Öppna förpackningen.
- Ta ur tillbehören.

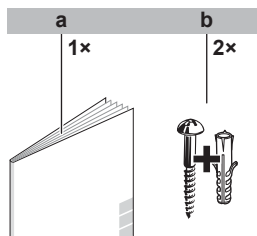

- a Installations- och användarhandbok
b Träskruvar + väggplugg (Ø4,0×30)

8 Förberedelse


8.1 Kabelkrav

All kabeldragning måste uppfylla följande krav:

Kabelspecifikation	Värde
Typ	Skärmd tvåtrådig vinkylkabel
Diameter	0,75~1,25 mm ²
Maxlängd	500 m

8.1.1 Så här förbereder du kablar för installation

 - Skala bort höljet på den del av kabeln som ska föras in genom fjärrkontrollens bakre hölje (L). Se bilden och tabellen.
- Håll de två 2 kablar 10 mm ifrån varandra.



Kabelutgång	L
Överkant	±150 mm
Vänster	±120 mm
Undersida	±100 mm
Baksida	Inga krav

9 Installation

9.1 Översikt: Installation

Installation av fjärrkontrollen utgörs vanligtvis av följande steg:


- Bestäm hur du vill dra elkablarna och klipp bort en del av det bakre höljet för att göra plats för dem.
- Montera bakre höljet på väggen.
- Anslut elkablar.
- Stäng fjärrkontrollen.

9.2 Montera fjärrkontrollen

9.2.1 Om montering av fjärrkontrollen

Innan du kan montera fjärrkontrollen måste du bestämma kabeldragningen och därefter ta bort motsvarande del av fjärrkontrollens bakre hölje.

Kabeldragningen kan göras från översida, baksida, vänster sida eller undersida. Ta bort en del av det bakre höljet enligt bilden:

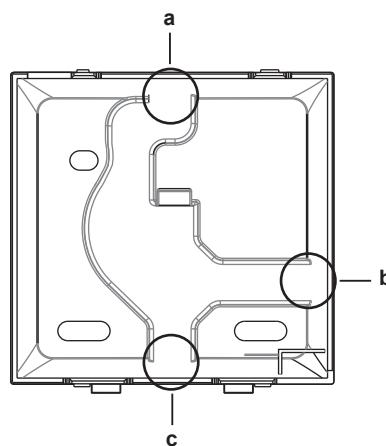

- a Kabeldragning från översidan
b Kabeldragning från vänster
c Kabeldragning från undersida

Om du drar kablar från baksidan behöver du inte ta bort någonting.




INFORMATION

När du drar kablar uppåt eller bakåt ska kablar dras genom ett genomföringshål innan det bakre höljet monteras på väggen.

9.2.2 Så här monterar du fjärrkontrollen

- Ta skruv och plugg från tillbehörspåsen.
- Montera bakre höljet på en plan yta.

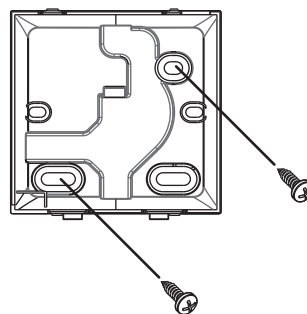

NOTERING

Dra inte åt monteringsskruvarna för hårt eftersom fjärrkontrollens baksida då kan bli skev.

9.3 Anslutning av elkablarna

9.3.1 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elkablar



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:

- Allmänna säkerhetsföreskrifter
- Förberedelse



VARNING

All lokal kabeldragning och alla lokala komponenter MÅSTE installeras av en behörig elektriker och installationen MÅSTE följa tillämplig lagstiftning.



FÖRSIKTIGT

Vid anslutning av fjärrkontrollen till inomhusenheten ska inomhusenhetens kopplingsbox och signalkablar inte vara anslutna.

9 Installation



NOTERING

Kablaget för anslutning medföljer INTE.



NOTERING

Vid kabeldragning ska du hålla kablarna ifrån strömförsörjningens kablage för att undvika störningar (brus).




INFORMATION

P1 och P2 har ingen polaritet.


9.3.2 Så här ansluter du elkablar

Anslut fjärrkontrollens terminaler P1/P2 till inomhusenhetens terminaler P1/P2.


Ovanifrån

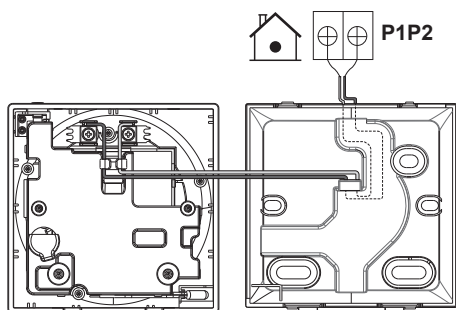


Från baksidan

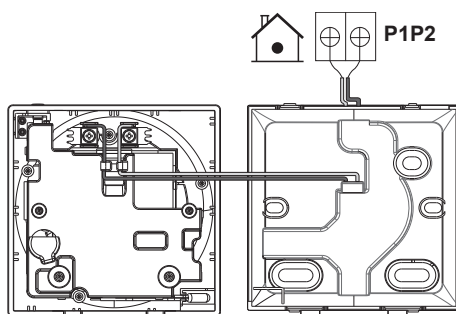

Från vänster

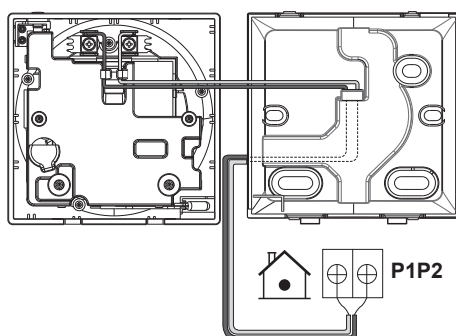

Från botten

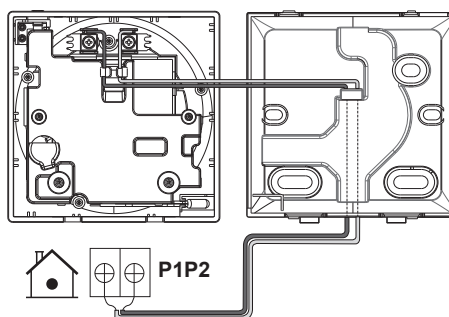

9.4 Stänga fjärrkontrollen

9.4.1 Försiktighetsåtgärder vid stängning av fjärrkontrollen



FÖRSIKTIGT

Rör aldrig vid delar inuti fjärrkontrollen.



FÖRSIKTIGT

Var försiktig så att du inte klämmer några kablar när du stänger fjärrkontrollen.




NOTERING

Förhindra skador genom att se till att fjärrkontrollens front klickas fast ordentligt i bakre höljet.

9.4.2 Så här stänger du fjärrkontrollen

- 1 Klicka fast fjärrkontrollens front i det bakre höljet.

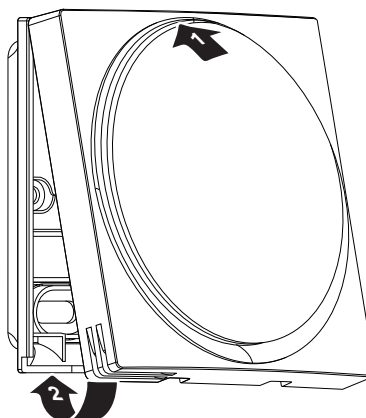

- 2 När installationsplatsen är dammfri tar du bort skyddsförseglingen.

9.5 Öppna fjärrkontrollen

9.5.1 Försiktighetsåtgärder vid öppning av fjärrkontrollen



NOTERING

Fjärrkontrollens kretskort är monterat på det främre höljet. Var försiktig så att du inte skadar kretskortet när du öppnar fjärrkontrollen.




NOTERING

När det främre höljet är borttaget från det bakre ska du skydda kretskortet från damm och fukt.

9.5.2 Så här öppnar du fjärrkontrollen

- 1 Sätt en skruvmejsel i en av de undre stängningsmekanismerna och vrid den långsamt.

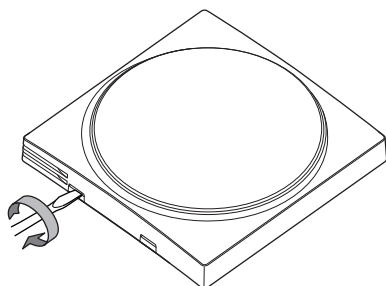

10 Starta upp systemet


Fjärrkontrollen får ström från inomhusenheten. Den startar automatiskt när den ansluts. Inomhusenheten måste därför vara på om du vill använda fjärrkontrollen.

Innan fjärrkontrollen är redo för drift synkroniseras den med huvudfjärrkontrollen och genomgår följande startsekvens:

Startsekvens	
1	Start av fjärrkontrollen
2	Synkronisering av fjärrkontroll och huvudfjärrkontroll
3	Fjärrkontrollen redo för drift

11 Användargränssnitt: Översikt

11.1 Knappar

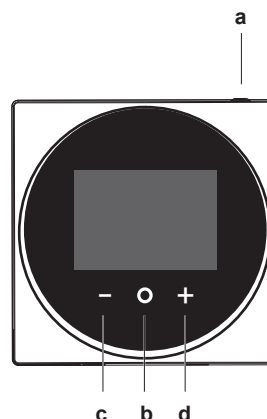

- a PÅ/AV
 - När uppvärmning/kyllning av utrymme och/eller varmvattenberedning är AV trycker du här för att sätta PÅ driften.
 - När uppvärmning/kyllning av utrymme och/eller varmvattenberedning är PÅ trycker du här för att stänga AV driften.
- b VÄXLA/ANGE/AKTIVERA/BEKRÄFTA
 - Tryck kort på hemskärmen för att växla mellan driftskärmarna.
 - Håll ned på hemskärmen för att gå till huvudmenyn.
 - Tryck kort på huvudmenyn för att gå in på någon av menyerna.
 - Aktivera/bekräfta en funktion, ett värde eller en inställning i någon av menyerna.
- c AKTIVERA/VÄXLA/JUSTERA
 - Aktivera börvärdesskärmen från driftskärmen för rumstemperatur/varmvattenberedning.
 - Växla åt vänster på huvudmenyn.
 - Justera en funktion, ett värde eller en inställning i någon av menyerna/på driftskärmarna.
- d AKTIVERA/VÄXLA/JUSTERA
 - Aktivera börvärdesskärmen från driftskärmen för rumstemperatur/varmvattenberedning.
 - Växla åt höger på huvudmenyn.
 - Justera en funktion, ett värde eller en inställning i någon av menyerna/på driftskärmarna (standard: öka).

11.2 Startskärmen

Hemskärmen visar faktisk rumstemperatur och all möjlig information med statusikoner. Om fjärrkontrollen inte används under en tid återgår den alltid till hemskärmen.



INFORMATION

Fjärrkontrollen är utrustad med en strömsparfunktion som gör att skärmen blir mörk efter en tids inaktivitet. Tryck på en av knapparna om du vill tända skärmen igen.


11.3 Statusikoner

Ikön	Beskrivning
	Systemdrift AV. Indikerar att uppvärmning/kylning av utrymme och/eller varmvattenberedning är AV.
	Bluetooth.² Indikerar att fjärrkontrollen skickar ut en Bluetooth-signal och är redo för en programvaruuppdatering.
	Uppvärmningsdrift. Indikerar att systemet har driftläget uppvärmning.
	Kylningsdrift. Indikerar att systemet har driftläget Kylning.
	Kraftfull drift. Indikerar att systemet har driftläget Kraftfull.
	Nöddrift. Indikerar att systemet körs i nöddriftläge.
	Fel. Indikerar att ett fel har uppstått.

**INFORMATION**

När fjärrkontrollen visar **Nöddrift** eller **Fel** kan du se på huvudfjärrkontrollen vad som är fel.

11.4 Statusindikator

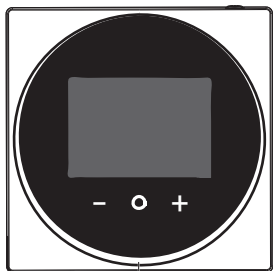

a

a Statusindikator

Statusindikeringsbeteende	Villkor
Fast blått sken	Drift PA Enheten är i drift (d.v.s. faktisk uppvärmning/kylning eller varmvattenberedning)
AV	Drift AV - Enheten är i standbyläge (d.v.s. påslagen, men inte i drift) - Enheten är avstängd
Blinkar rött	Systemfel
Fast rött sken	Fel i systemet

**INFORMATION**

Statusindikatorns beteende skiljer sig i nattläge. Mer information finns i "13.2.4 Nattläge" på sidan 16.

**INFORMATION**


Vid systemfel blinkar statusindikatorn rött. Så snart du trycker på någon knapp kommer statusindikatorn att växla till fast rött sken.

12 Drift

12.1 Grundläggande användning

12.1.1 Driftskärmar

Tryck (kort) på på hemskärmen för att växla mellan driftskärmarna.

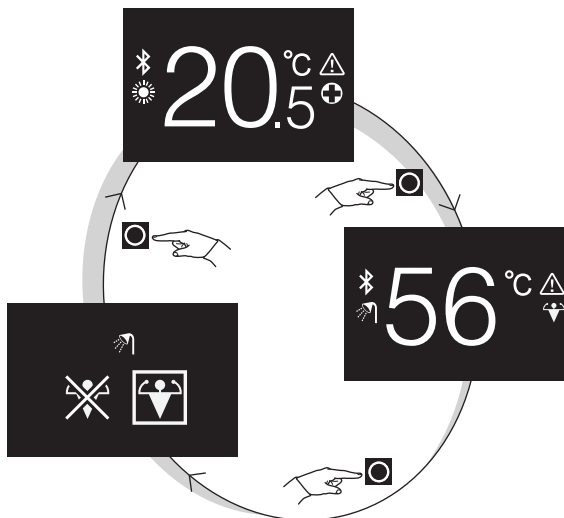

Driftskärm	Beskrivning
	Rumstemperatur. Se den aktuella rumstemperaturen och styr (önskad) rumstemperatur.
	Hushållsvarmvattentemperatur. Se faktiskt temperatur på vattnet i varmvattenberedaren och styr (önskad) temperatur på vattnet i varmvattenberedaren.
	Kraftfull drift. Aktivera eller inaktivera Kraftfull drift (snabb uppvärmning).

12.1.2 Huvudmeny

Håll ned på hemskärmen tills du kommer till huvudmenyn. Använd och för att bläddra i menyerna. Tryck på för att öppna en av menyerna.

Meny	Beskrivning
	Information. Se information om fjärrkontrollen.
	Bluetooth. Tvinga fjärrkontrollen att skicka ut en Bluetooth-signal för att göra en programvaruuppdatering.
	Återgå. Återgå till hemskärmen.

⁽²⁾ Bluetooth®-ordmärket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och Daikin Europe N.V. dessa under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Meny	Beskrivning
	Inställningar. Gör inställningar för fjärrkontrollen.
	Rumsuppvärmningsläge. Ange driftläget rumsuppvärmning.

12.2 Kontroll för rumsuppvärmning/-kylning

12.2.1 Om kontrollen för rumsuppvärmning/-kylning


Styrning av rumsuppvärmning/komfortkyla inbegriper:

- Styrning av **rumstemperaturen**.
- Inställning av **rumdriftläget**.

Rumstemperatur

Rumtemperaturstyrning görs från hemskärmen. Hemskärmen visar faktisk rumstemperatur, uppmätt med en temperatursensor i fjärrkontrollen. Instruktioner om hur du ändrar rumstemperaturen finns under ["12.2.3 Så här ställer du in rumstemperaturen"](#) på [sidan 14](#).

Hur du styr rumstemperaturen beror på vilken temperaturstyrningsmetod som är inställd i huvudfjärrkontrollen.

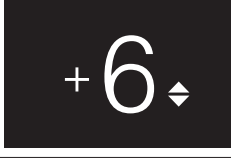Temperaturstyrningsmetod för huvudfjärrkontrollen	Rumtemperaturstyrning
Rumstermostatstyrning	Ändra den faktiska rumstemperaturen genom att öka eller minska värdet för önskad rumstemperatur. 
Utvattentemperaturstyrning (fast)	Ändra rumstemperatur genom att öka eller minska utvattentemperaturen (d.v.s. temperaturen på det vatten som skickas till värmeelement). 
Utvattentemperaturstyrning (väderberoende)	Ändra rumstemperatur genom att sänka eller höja den väderberoende kurvan som representeras av ett växlingsvärde på fjärrkontrollen. 




INFORMATION

Mer information om temperaturstyrningsmetoder finns i dokumentationen för inomhusenheterna.



INFORMATION

När temperatursensorn i fjärrkontrollen går sönder uppstår ett feltillstånd i systemet och driftskärmen visar "--" i stället för den faktiska temperaturen.

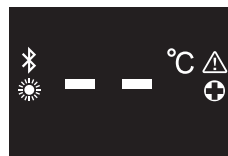

Rumsuppvärmningsläge

Rumsuppvärmningslägen väljs på rumdriftlägesmenyn. Systemet kan köras i följande rumdriftlägen:

Ikön	Driftläge
	Uppvärmning. Värm upp utrymmet.
	Kylning. Kyl ned utrymmet.
	Automatisk. Automatisk växling mellan uppvärmning och kylning beroende på inställt temperaturbörvärde.

Beroende på typ av inomhusenhet och/eller inställningar gjorda på huvudfjärrkontrollen är vissa driftlägen kanske inte tillgängliga.

Om ...	Då ...
Fjärrkontrollen används i kombination med inomhusenheter endast för uppvärmning.	Rumdriftlägesmenyn visas inte på huvudmenyn.
Automatiskt driftläge är inte tillgängligt på huvudfjärrkontrollen	Du kan endast välja uppvärmning eller kylning. 
Inga av ovanstående villkor gäller	Du kan välja alla driftlägen. 

12.2.2 Så här sätter du PÅ/stänger AV rumsuppvärmning/-kylning

Nödvändigt: Fjärrkontrollen visar hemskärmen.



1 tryck på knappen

Resultat: Fjärrkontrollen sätter PÅ eller stänger AV rumsuppvärmning/-kylning beroende på föregående tillstånd.

INFORMATION

Som indikering att driften är AV visas OFF på fjärrkontrollens hemskärm.

OFF

12.2.3 Så här ställer du in rumstemperaturen

- 1 Tryck på  eller  för att aktivera böverdsskärmen.



- 2 Ändra böverdet med  och .



- 3 Tryck på  för att bekräfta böverdet.

Resultat: Ändringarna implementeras och hemskärmen visas på fjärrkontrollen.

INFORMATION

När driften är AV är ändring av böverdet inte möjligt via fjärrkontrollen.

INFORMATION


Beroende på inställningar gjorda med huvudfjärrkontrollen är det möjligt att det inte går att ändra böverden. Om så är fallet finns det ingen mening med att trycka på  eller  på rumstemperaturskärmen eller varmvattenberedningsskärmen.

INFORMATION


Hur du styr rumstemperaturen beror på vilken temperaturstyrningsmetod som är inställd i huvudfjärrkontrollen. Mer information finns i ["12.2.1 Om kontrollen för rumsuppvärmning/-kylning"](#) på sidan 13.

12.2.4 Så här ändrar du utrymmesdriftläge

- 1 Håll ned  på hemskärmen tills du kommer till huvudmenyn.

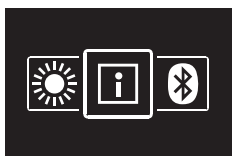

- 2 Använd  och  för att bläddra till meny för utrymmesdriftläge.

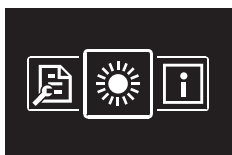

- 3 Tryck på  för att gå till meny.



- 4 Använd  och  för att välja ett driftläge och aktivera det med .

Resultat: Ändringarna implementeras och hemskärmen visas på fjärrkontrollen.

12.3 Hushållsvarmvattenkontroll

12.3.1 Om tappvarmvattenkontroll

Styrning av hushållsvarmvattenberedning inbegriper:


- Styrning av **temperaturen på hushållsvarmvattnet**.
- Aktivering eller inaktivering av **Kraftfull drift**.

Hushållsvarmvattentemperatur

Inomhusenheten värmer hushållsvarmvatten i varmvattenberedaren. Temperaturen på varmvattnet kan höjas eller sänkas.

INFORMATION

När temperatursensorn i varmvattenberedaren går sönder uppstår ett feltillstånd i systemet och driftskärmen visar "---" i stället för den faktiska vattentemperaturen.

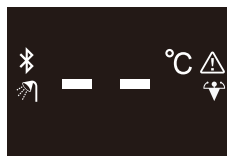


Kraftfull funktion

Med kraftfull drift kan hushållsvarmvatten värmas av en reservvärmare eller elpatron, beroende på inomhusenhet. Använd det här läget de dagar då du har ett större behov av hushållsvarmvatten.

12.3.2 Så här sätter du PÅ/stänger AV varmvattenberedning

- 1 Tryck på  på hemskärmen för att gå till skärmen för varmvattenberedningsdrift.

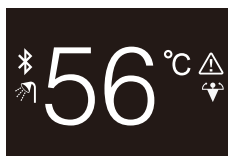

- 2 tryck på knappen .

Resultat: Fjärrkontrollen sätter PÅ eller stänger AV varmvattenberedning beroende på föregående tillstånd.


INFORMATION

Som indikering att driften är AV visas OFF på fjärrkontrollens hemskärm.


OFF

12.3.3 Hur du ändrar varmvattentemperaturen

- 1 Tryck på  på hemskärmen för att gå till skärmen för varmvattenberedningsdrift.

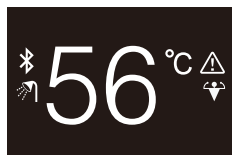

- 2 Tryck på **+** eller **-** för att aktivera börvärdesskärmen.

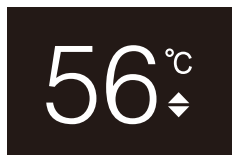

- 3 Ändra börvärdet med **+** och **-**.



- 4 Tryck på **OK** för att bekräfta börvärdet.

Resultat: Ändringarna implementeras och skärmen för varmvattenberedningsdrift visas.



INFORMATION

När driften är AV är ändring av börvärdet inte möjligt via fjärrkontrollen.




INFORMATION


Beroende på inställningar gjorda med huvudfjärrkontrollen är det möjligt att det inte går att ändra börvärden. Om så är fallet finns det ingen mening med att trycka på **+** eller **-** på rumstemperaturskärmen eller varmvattenberedningsskärmen.

12.3.4 Använda kraftfull drift av varmvattenberedaren


- 1 Tryck på **OK** på hemskärmen för att gå till skärmen för Kraftfull drift.

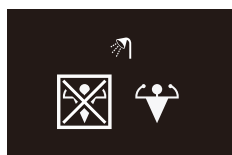

- 2 Om du vill aktivera Kraftfull drift använder du **+** och **-** för att välja "aktivera".

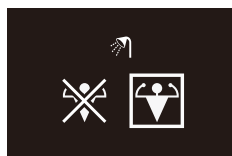

- 3 Om du vill inaktivera Kraftfull drift använder du **+** och **-** för att välja "inaktivera".

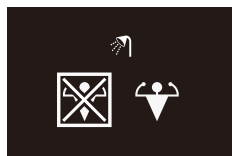

- 4 Tryck på **OK** för att bekräfta valet.

Resultat: Ändringarna implementeras och hemskärmen visas på fjärrkontrollen.



INFORMATION

Som indikering av att Kraftfull drift är aktiv visas Kraftfull-ikonen på fjärrkontrollens skärm för varmvattenberedningsdrift.



INFORMATION

Mer information om Kraftfull drift finns i installations- och användarhandböckerna för enheterna.

13 Konfiguration

13.1 Information


13.1.1 Om informationsmenyn

På informationsmenyn finns följande information:


Information	Beskrivning
SW1	Fjärrkontrollens programvaru-ID
Ver	Fjärrkontrollens programvaruversion
SW2	Kommunikationsmodulens (Bluetooth) programvaru-ID
---:---:---:---	Kommunikationsmodulens (Bluetooth) MAC-adress

13.1.2 Så här visar du information


- 1 Håll ned **OK** på hemskärmen tills du kommer till huvudmenyn.

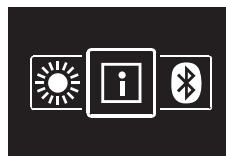

- 2 Tryck på **OK** för att komma till informationsmenyn.

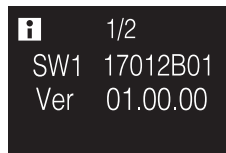

- 3 Tryck på **+** för att gå till andra sidan.

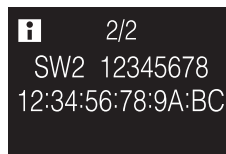

13.2 Inställningsmenyn

13.2.1 Om inställningsmenyn


Du kan göra följande inställningar på inställningsmenyn:

13 Konfiguration

Kategori	Ikön	Inställningar
Skärm		Ange ljusstyrka
		Ange kontrast
Statusindikator		Ange intensitet
Nattläge		Aktivera eller inaktivera

Så här kommer du till inställningsmenyn

- Håll ned på hemskärmen tills du kommer till huvudmenyn.

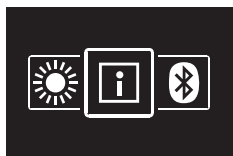


- Använd och för att bläddra i inställningsmenyn.



- Tryck på för att gå till meny.

Resultat: Du är i inställningsmenyn.

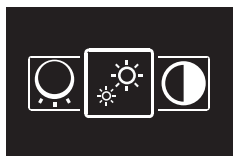


13.2.2 Skärminställningar

Så här anger du skärmens ljusstyrka

Nödvändigt: Du är i inställningsmenyn.

- Gå till meny för skärmens ljusstyrka.

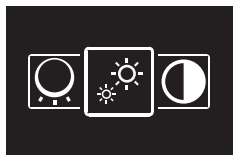

- Tryck på för att gå till meny.



- Justera skärmens ljusstyrka med och .


- Tryck på för att bekräfta.

Resultat: Ändringarna implementeras och hemskärmen visas på fjärrkontrollen.


Så här anger du skärmens kontrast

Nödvändigt: Du är i inställningsmenyn.

- Gå till meny för skärmens kontrast.

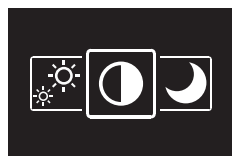

- Tryck på för att gå till meny.

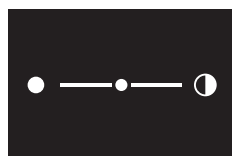

- Justera skärmens kontrast med och .

- Tryck på för att bekräfta.


Resultat: Ändringarna implementeras och hemskärmen visas på fjärrkontrollen.

13.2.3 Statusindikatorinställningar


Så här anger du statusindikeringens intensitet

Nödvändigt: Du är i inställningsmenyn.

- Gå till meny för statusindikeringens intensitet.

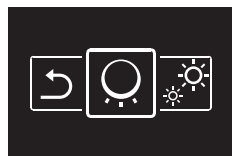

- Tryck på för att gå till meny.

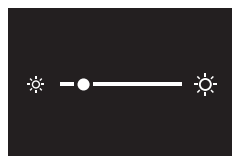

- Justera statusindikeringens ljusstyrka med och .

- Tryck på för att bekräfta.

Resultat: Ändringarna implementeras och hemskärmen visas på fjärrkontrollen.

13.2.4 Nattläge

Om nattläge

Aktivera nattläge om du vill att fjärrkontrollen ska köras med anpassad skärm- och statusindikering för att inte störa användaren nattetid.


Villkor	Nattlägesbeteende
Skärm	
Inaktivitetstimer som löper ut	AV
Statusindikator	
Fel	Blinkar rött. När du tryckt på en knapp eller en timer löpt ut: AV.
Fel	AV
Drift PÅ	AV
Drift AV	AV

Så här aktiverar du nattläge

Nödvändigt: Du är i inställningsmenyn.

Nödvändigt: Fjärrkontrollen är inte i nattläge.

- 1 Navigera till nattlägesmenyn.

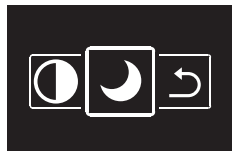

- 2 Tryck på  för att gå till menyn.



- 3 Använd  och  för att välja "aktivera".



- 4 Tryck på  för att aktivera nattläge.


Resultat: Fjärrkontrollen övergår till nattläge och återgår till hemskärmen.

Så här inaktiverar du nattläge


Nödvändigt: Du är i inställningsmenyn.

Nödvändigt: Fjärrkontrollen är i nattläge.


- 1 Navigera till nattlägesmenyn.

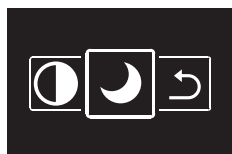

- 2 Tryck på  för att gå till menyn.

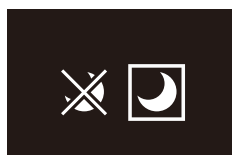

- 3 Använd  och  för att välja "inaktivera".

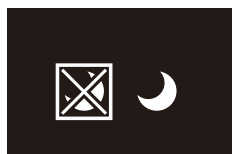

- 4 Tryck på  för att inaktivera nattläge.

Resultat: Fjärrkontrollen övergår till nattläge och återgår till hemskärmen.

13.3 Programvaruuppdatering

13.3.1 Om programvaruuppdateringar

Vi rekommenderar varmt att alltid uppdatera fjärrkontrollen med den senaste programvaruversionen. Du kan uppdatera programvaran på två sätt.

Programvaruuppdatering	Instruktioner
Madoka Assistant-appen	"13.3.2 Programvaruuppdatering med appen" på sidan 17
Uppdateringsverktyg	"13.3.3 Programvaruuppdatering med uppdateringsverktyg" på sidan 18

13.3.2 Programvaruuppdatering med appen

Så här uppdaterar du programvaran med appen:

- 1 Aktivera Bluetooth i fjärrkontrollen enligt instruktionerna i ["Så här upprättar du en Bluetooth-anslutning" på sidan 17](#).
- 2 På appens hemskärm trycker du på brickan för den fjärrkontroll som du vill uppdatera programvaran för och följer instruktionerna där.



INFORMATION

Appen Madoka Assistant är tillgänglig på Google Play och Apple Store.



INFORMATION

När du för första gången ansluter en fjärrkontroll till din enhet gör appen och fjärrkontrollen en inledande jämförelseprocedur. Du ansluter fjärrkontrollen till appen med följande procedur.

Efter varje lyckad anslutning till en mobil enhet lagrar användargränssnittet automatiskt information om mobilenheten för att underlätta framtida återanslutning. Denna information kallas för ihopparningsinformation.

När ingen ihopparningsinformation är lagrad (d.v.s. vid första anslutningen eller när den tagits bort manuellt) måste du gå igenom den numeriska jämförelseproceduren.

När ihopparningsinformation är lagrad kan du ansluta fjärrkontrollen till mobilenheten bara genom att få fjärrkontrollen att skicka ut en Bluetooth-signal och trycka på brickan för fjärrkontrollen i appen. Fjärrkontrollen ansluts sedan automatiskt till mobilenheten.

Ihopparningsinformation lagras automatiskt och kan tas bort manuellt. Ta bort ihopparningsinformationen från fjärrkontrollen när du vill uppdatera programvaran från en annan mobilenhet än den som fjärrkontrollen har information om.



INFORMATION

Om du vill ansluta fjärrkontrollen till mobilenheten med Bluetooth och uppdatera programvaran måste du hålla dig nära fjärrkontrollen (d.v.s. inom Bluetooth-räckvidd).

Så här upprättar du en Bluetooth-anslutning


Nödvändigt: Du har en mobilenhet där Madoka Assistant-appen är installerad och igång.

Nödvändigt: På den mobilenheten är Bluetooth PÅ.

Nödvändigt: Du är nära fjärrkontrollen.

- 1 Håll ned  på hemskärmen tills du kommer till huvudmenyn.

13 Konfiguration

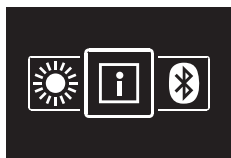

- 2 Använd och för att bläddra i Bluetooth-menyn.




- 3 Tryck på för att gå till menyn.



- 4 Tryck på och för att aktivera fjärrkontrollens Bluetooth-signal.

Resultat:

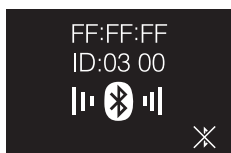


Numerisk jämförelse

- 5 I appen Madoka Assistant trycker du på brickan för den fjärrkontroll där du vill uppdatera programvaran.

Resultat: Om det är första gången du gör en anslutning eller om ihopparningsinformation tagits bort skickar operativsystemet för mobilenheten ut en ihopparningsbegäran med en numerisk sträng.

Resultat: Fjärrkontrollen visar en numerisk sträng för jämförelse med den i ihopparningsbegäran.

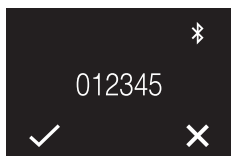


- 6 Acceptera ihopparningsbegäran i appen.
7 Tryck på på fjärrkontrollen för att bekräfta den numeriska strängen.

Resultat: Fjärrkontrollen och mobilenheten är anslutna via Bluetooth.


- 8 Uppdatera programvaran genom att följa instruktionerna i appen.

Så här avslutar du en Bluetooth-anslutning


- 1 Håll ned på hemskärmen tills du kommer till huvudmenyn.

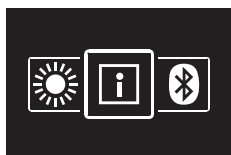

- 2 Använd och för att bläddra i Bluetooth-menyn.

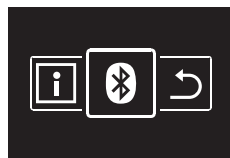

- 3 Tryck på för att gå till menyn.

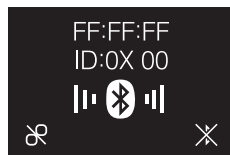


- 4 Tryck på för att stänga av fjärrkontrollens Bluetooth-signal.

Resultat:




Så här tar du bort ihopparningsinformation

- 1 Håll ned på hemskärmen tills du kommer till huvudmenyn.

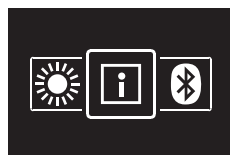

- 2 Använd och för att bläddra i Bluetooth-menyn.

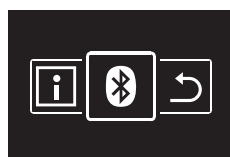

- 3 Tryck på för att gå till menyn.



- 4 Tryck på för att ta bort ihopparningsinformation från fjärrkontrollen.

Resultat:



13.3.3 Programvaruuppdatering med uppdateringsverktyg


Uppdatera programvaran med Updater

Nödvändigt: PC med Updater (kontakta din leverantör för korrekt version av programvaran)

Nödvändigt: PC USB-kabel EKPCCAB4 eller senare (en USB-kabel och extra anslutningskablar)

- 1 Se till att inomhusenheten är AVSTÄNGD.

2 Anslut fjärrkontrollen till datorn.

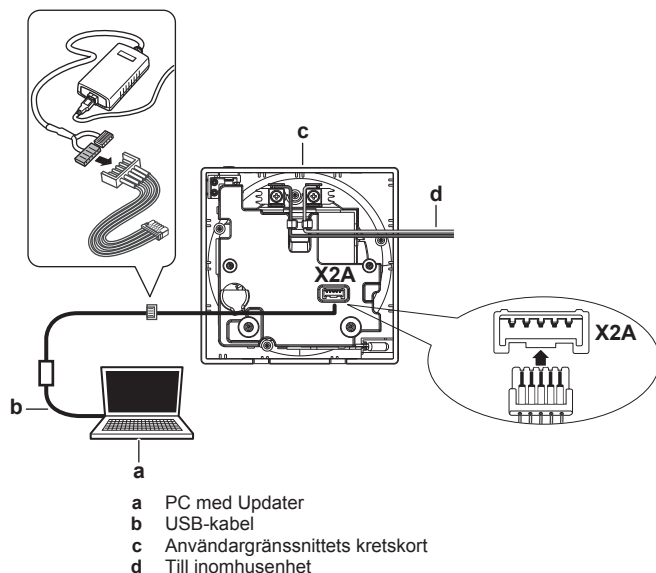

- 3 Sätt PÅ strömmen till inomhusenheten.
- 4 Öppna Updater.
- 5 Gå till "Uppdateringsprocedur" i Updater.
- 6 Ange modellnamnet på fjärrkontrollen.
- 7 Välj önskad uppdateringsprocedur.
- 8 Följ instruktionerna på skärmen.

14 Underhåll

14.1 Säkerhetsföreskrifter vid underhåll


VARNING

Stoppa alltid systemdrift med fjärrkontrollen och bryt strömförsörjningen med strömbrytaren innan du utför något underhålls- eller reparationsarbete. **Trolig konsekvens:** elstötar eller kroppsskador.


NOTERING

Rengör INTE fjärrkontrollen med organiska lösningsmedel, som thinner. **Trolig konsekvens:** skador, elstötar eller eldsvåda.


VARNING

Tvätta inte fjärrkontrollen. **Trolig konsekvens:** läckströmmar, elstötar eller eldsvåda.


INFORMATION

Om smuts på ytan inte utan vidare kan tas bort vid rengöring av fjärrkontrollen doppar du trasan i ett mildt rengöringsmedel utspädd med vatten, vrider ur trasan och rengör ytan. Torka sedan av den med en torr trasa.

14.2 Så här rengör du fjärrkontrollen

- 1 Torka av skärmen och andra ytor på fjärrkontrollen med en torr trasa.

15 Felsökning

15.1 Felkoder för inomhusenheten

När det är fel i inomhusenheten visas på fjärrkontrollens hemskärm. Fjärrkontrollen visar samtidigt en felkod. Se felkoden på huvudfjärrkontrollen. En översikt över felkoder och deras innebörd finns i dokumentationen för inomhusenheten.

Åtgärda orsaken till felet.

ERC



UA. TR. 028



I005 18

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P534402-1 2018.06