

KONUT TİPİ ÜRÜN PORTFÖYÜ

Split



İÇ ÜNİTELER

BİRE BİR VE MULTİ UYGULAMA

Tipi	Model	Ürün adı		20	25	28	35	42	50	60	71
Ururu multi	Ururu multi	CTXU-G ¹									
	Ururu Sarara	FTXR-E									
	Daikin Emura	FTXG-J									
Duvar tipi	Optimum ısıtma çözümleri	FTXL-G									
	Duvar tipi ünite	FTXS-J/G									
	Duvar tipi ünite	FTX-JV/GV ²									
Kaset tipi	İnce gizli tavan tipi ünite	FDXS-E/C									
Döşeme tipi	Nexura - radyant ısıtma panelli döşeme tipi ünite	FVXG-K									
	Döşeme tipi ünite	FVXS-F									
Yer - tavan tipi	Yer tavan tipi ünite	FLXS-B ³									

- 1) Bu iç üniteler yalnızca multi dış ünitelere bağlanabilir; bire bir uygulama mümkün değildir.
- 2) 50, 60 ve 71 kapasite sınıfları multi dış ünitelere bağlanamaz.
- 3) 60 kapasite sınıfı yalnızca multi dış ünitelere bağlanabilir, bire bir uygulama mümkün değildir.

DIŞ ÜNİTELER

BİRE BİR VE MULTİ UYGULAMA

Tipi	Model	Ürün adı		20	25	28	35	40	42	50	52	60	68	71	80	90	100	125	140	
HAVA SOĞUTMALI	HEAT PUMP	RXR-E bire bir uygulama																		
		RXG-K bire bir uygulama																		
		RXL-G bire bir uygulama																		
		RXS-J/F bire bir uygulama																		
		RX-JV/GV bire bir uygulama																		
HAVA SOĞUTMALI	HEAT PUMP	MXU-G Ururu multi																		
		MXS-E ¹ multi model uygulama																		
		MXS-H multi model uygulama																		
		MXS-G multi model uygulama																		
		MXS-F ¹ multi model uygulama																		
		Konut uygulamaları için RXYSQ-P8V1 VRV ^{III} -S heat pump																		

1) FVXG-K iç üniteler, multi model dış ünitelere bağlandığında şu kombinasyonlar mümkün değildir:
4MXS68F2V1B: 25+25+25+35
5MXS90E2V3B: 20+25+25+35+50, 20+25+35+35+35, 25+25+35+35+35

İÇ ÜNİTELER

İKİLİ, ÜÇLÜ, DÖRTLÜ UYGULAMA

Tipi	Model	Ürün adı		25	35	50	60	71	100	125	140	200	250	Kapasite (sınıf)
CMSQ MULTİ SİSTEM	Dairesel atışlı kaset tipi	FMCQ-A8 ¹												
	Inverter fanlı orta statik basınçlı gizli tavan tipi ünite	FMDQ-B ¹												
KASET TİPİ	Dairesel atışlı kaset tipi	FCQG-E												
	Yüksek COP değerli, Dairesel atışlı kaset tipi ⁴	FCQH-D8 ²												
	Dairesel atışlı kaset tipi ⁴	FCQ-C8 ²												
	Kompakt Kaset Tipi	FFQ-BV												
GİZLİ TAVAN TİPİ	Inverter fanlı orta statik basınçlı gizli tavan tipi ünite	FBQ-C ²												
	Yüksek statik basınçlı gizli tavan tipi	FDQ-B ²												
DUVAR TİPİ	Duvar tipi ünite	FAQ-B												
TAVAN TİPİ	Tavan tipi ünite	FHQG-C												
	Tavan tipi ünite	FHQ-B												
	4 yöne üflemlili tavan tipi	FUQ-B												
SALON TİPİ	Döşeme tipi ünite	FVQ-B ³												







1) Bu iç üniteleri yalnızca Daikin CMSQ Multi Sistem ile birlikte kullanın - 2) İkili, üçlü ve dördü uygulamalar yalnızca 125 sınıfına kadar mümkündür - 3) RZQS ile yalnızca bire bir kombinasyon mümkündür

HAFİF TİCARİ ÜRÜN PORTFÖYÜ



SkyAir®

DIŞ ÜNİTELER

İKİLİ, ÜÇLÜ, DÖRTLÜ UYGULAMA




Sistem	Tipi	Ürün adı		71	100	125	140	200	250	
HAVA SOĞUTMALI	HEAT PUMP	RZQG-L		[Red bar]						
		RZQ-D3V1/D9V1 Sezonsal Inverter		[Red bar]						
		RZQ-B9W1 Sezonsal Inverter			[Red bar]					
		RZQS-DV1 Comfort Inverter		[Red bar]						
		RZQ-CY1 Süper Inverter			[Red bar]					
		CMSQ-A Multi sistem			[Red bar]					

KLİMA SANTRALLERİNE VE BIDDLE HAVA PERDELERİNE BAĞLANTI İÇİN

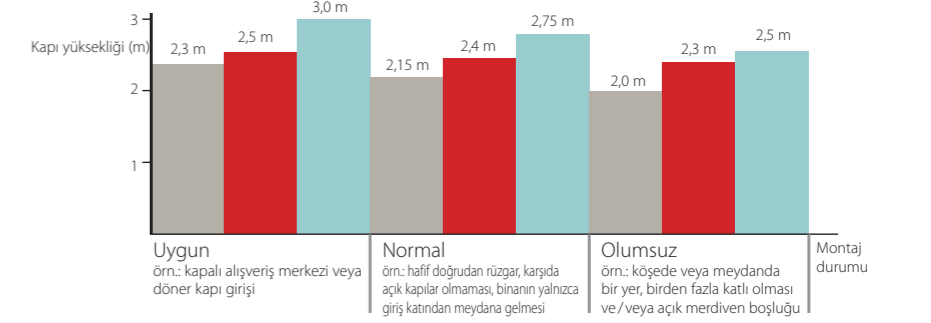
Sistem	Tipi	Ürün adı		71	100	125	140	200	250	
HAVA SOĞUTMALI	HEAT PUMP	ERQ-AV1 ¹ Kondens Üniteleri			[Red bar]					
		ERQ-AW1 ¹ Kondens Üniteleri							[Red bar]	

1) Kondens ünitelerini yalnızca klima santrali içeren kombinasyonlarda kullanın.




Tipi	Ürün adı		0	200	600	800	1.000	1.500	2.000	4.000	6.000	8.000
ERQ KLİMA SANTRALİ UYGULAMALARI	EKEXV kiti								[Red bar]			

Tipi	Ürün adı	
TAVAN TİPİ BIDDLE STANDART HAVA PERDESİ (CA)	CYQS150DK80 *BN/*SN	
KASET TİPİ BIDDLE STANDART HAVA PERDESİ (CA)	CYQS200DK100 *BN/*SN	
GİZLİ TAVAN TİPİ BIDDLE STANDART HAVA PERDESİ (CA)	CYQS250DK140 *BN/*SN	

BIDDLE STANDART HAVA PERDESİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ



ROOFTOP

Sistem	Tipi	Ürün adı	Soğutucu akışkan		180	240	280	320	450	560	700	850	1.000	1.200
HAVA SOĞUTMALI	YALNIZ SOĞUK	UATP-AY1 Rooftop Ünite	R-407C		[Red bar]									
	HEAT PUMP	UATYP-AY1 Rooftop Ünite	R-407C									[Red bar]		
HAVA SOĞUTMALI	HEAT PUMP	UATYQ-CY1 Rooftop ünite	R-410A		[Red bar]									

DAIKIN EUROPE N.V.

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, Belçika
www.daikin.com.tr
BE 0412 120 336
RPR Oostende



Daikin Europe N.V., Klimalar (AC), Sıvı Soğutma Paketleri (LCP) ve Fan İsticili Üniteler (FC) için Eurovent Belgelendirme Programına katılmıştır; belgelendirilmiş modellerin onaylı bilgileri Eurovent Dizininde listelenmiştir.



ECPT11-121