

**DAIKIN**

Líder  
v systémech  
klimatizácie



**1**

**IDEÁLNY**  
KOMFORT

**2**

**NÍZKA**  
HLUČNOSŤ

**3**

**JEDNODUCHÉ**  
OVLÁDANIE

**4**

**ČISTÝ**  
VZDUCH

Diskrétny  
komfort  
PRI KAŽDOM NASTAVENÍ


# Prečo si vybrať Daikin?

## 1 Ideálny komfort

Plochý, štýlový predný panel ľahko splynie s ľubovoľnou výbavou interiéru a jednoduchšie sa čistí. Vertikálny automatický pohyb týchto nástenných jednotiek pohybuje výfukovými lamelami hore a dolu pre rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie teploty po celej miestnosti. Turbo režim umožňuje rýchle zohriatie alebo ochladenie miestnosti počas niekoľkých minút pre dosiahnutie maximálneho komfortu.

## 2 Nízka hlučnosť

Nová jednotka FTXB-C, s akustickým tlakom zníženým na 21 dBA, pracuje takmer nenápadne a zaisťuje spokojný spánok.

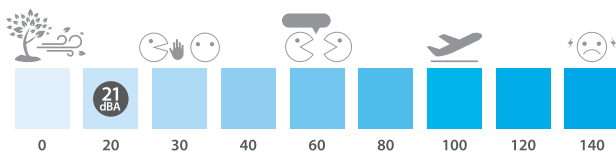

Údaje o účinnosti FTXB + RXB	Nominálny výkon (kW)		Energetická trieda		P návrh (kW)		SEER	SCOP
	Chladenie	Vykurovanie	Chladenie	Vykurovanie	Chladenie	Vykurovanie		
FTXB20C + RXB20C	2,0	2,5	A+	A+	2,00	2,20	5,98	4,10
FTXB25C + RXB25C	2,5	2,8	A+	A+	2,50	2,40	6,02	4,01
FTXB35C + RXB35C	3,30	3,5	A+	A+	3,30	2,80	6,05	4,06
FTXB50C + RXB50C	5,48	5,6	A+	A+	5,48	3,64	5,93	4,27
FTXB60C + RXB60C	6,23	6,4	A+	A+	6,23	3,80	6,09	4,06



### 3 Jednoduché ovládanie

Infračervené diaľkové ovládanie sa jednoducho ovláda a je vybavené časovačom, ktorým môžete nastaviť jednotku na spustenie alebo zastavenie v požadovanom čase.



#### Režim zvýšeného výkonu

rýchle zahriatie alebo ochladenie

#### Komfort

Inteligentný prietok vzduchu sa vyhýba priamemu kontaktu s ľuďmi



Diaľkový ovládač pre FTXB20-35C

#### Vertikálny pohyb

účinný rozvod vzduchu



#### Časovač

umožňuje programovanie jednotky, vrátane zap./vyp. a nastavenia nočného režimu\*


\*1 hodinu po aktivácii nastavenia nočného režimu sa nastavená teplota zvýši pri chladení alebo zníži pri vykurovaní, aby sa dosiahli komfortné podmienky na spanie

Ročná spotreba energie (kWh)		Rozmery vnútorných jednotiek V x Š x H (mm)	Akustický výkon – vnút. jed. (dBA)		Akustický výkon – vonk. jed. (dBA)		Chladivo (R-410A) GWP	Množstvo kg / TCO <sub>2</sub> Eq
Chladienie	Vykurovanie		Chladienie	Vykurovanie	Chladienie	Vykurovanie		
117	751	283x770x216	55	55	60	61	2.087,5	0,74 / 1,54
145	838		55	55	60	61		
191	966		58	58	62	62		
324	1,195	310x1.065x224	55	55	64	64		1,45 / 3,02
359	1,311		61	61	65	65		



## 4 Čistý vzduch

Titánium-apatitový fotokatalytický filter Daikin odstraňuje častičky prachu zo vzduchu a rozkladá napríklad pachy tabakových výrobkov a domácich zvierat. Zachytáva tiež a dokonca deaktivuje škodlivé organické chemické látky, ako sú baktérie, vírusy a alergény, čím sa zaručí stály prívod čistého vzduchu.

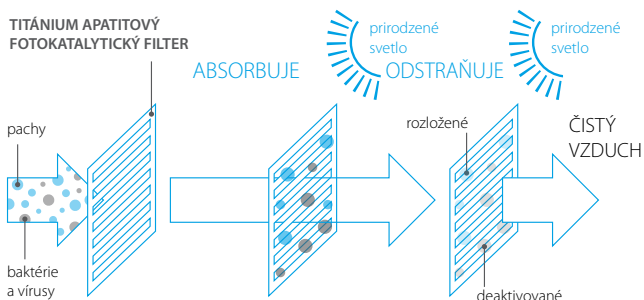


Dialkový ovládač pre FTXB50-60C

Jednotky Daikin sú hlavne o vytvorení ideálnej vnútornej klímy. Tieto nástenné jednotky sú nenápadné a vytvárajú komfortné prostredie pri nižšej spotrebe energie.




## Aké je to tepelné čerpadlo vzduch-vzduch?


Tepelné čerpadlá získavajú teplo z vonkajšieho vzduchu aj v chladnom počasí. Využívajú elektrický kompresor a sú mimoriadne účinné pri vykurovaní bytu alebo domu. Tepelné čerpadlá Daikin sú tiché, nenápadné a využívajú najmodernejšiu technológiu, ktorá udržuje čo najnižšie účty za energiu. Pomocou tepelného čerpadla Daikin pochádza 80% spotrebovanej energie na vykurovanie vášho domu z vonkajšieho vzduchu – bezplatného a obnoviteľného zdroja! Pri chladení, zase naopak, systém získava teplo z vnútorného vzduchu.

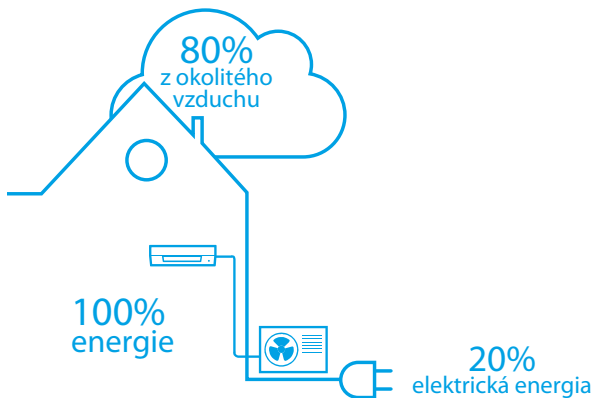

Spotreba energie klimatizačnej jednotky, ktorá je v prevádzke 2 hodiny

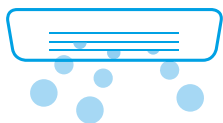

Spotreba energie 1 cyklu prania + sušenia

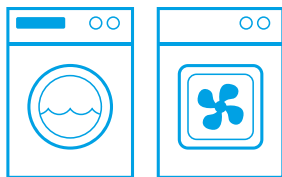

## Vedeli ste, že...

Nepretržité používanie klimatizačnej jednotky dlhšie než 2 hodiny spotrebuje toľko energie, koľko pranie a sušenie 1 várky prádla\*.

\*Porovnanie príkonu bežného cyklu prania a sušenia (práčka triedy A+++ a sušička triedy A+++) s 2,5 kW jednotkou pri chladení.

### Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r.o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia ·

Tel.: 00421/2/57 10 32-11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 ·

e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tejto publikácie. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

Vytlačené na nechlórovanom papieri.

ECPSK15-007

07/15

