




























# Produkt- portfölj



---


TILLÄMPADE SYSTEM

# Utbud av luftkylda kylaggregat

	Köldmedium	Inverter	Frikylande	Kompressor			Verkningsgradens version				Ljudversion				
				Swing	Scroll	Skruv	Standard	Hög	Förstklassig	Hög omgivning	Standard	Låg	Reducerat	Extra låg	
<b>Endast kyla</b>															0
EWAQ~ADVP		R-410A	✓		✓			✓				✓			
EWAQ~ACV3/ACW1		R-410A	✓			✓		✓				✓			
EUWA*~KBZW1		R-407C				✓		✓				✓			
EWAQ~BA*		R-410A	✓			✓		✓				✓			
EWAQ~DAYN		R-410A				✓		✓				✓			
EWAQ~E-		R-410A				✓			✓			✓	✓	✓	
EWAQ~F-		R-410A				✓		✓	✓			✓	✓	✓	
EWAQ~GZ NY		R-410A	✓			✓			✓			✓		✓	
EWAD~E-		R-134a					✓	✓				✓	✓		
EWAD~D-		R-134a					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
EWAD~BZ		R-134a	✓				✓	✓	✓			✓	✓	✓	
EWAD~TZ NY *		R-134a	✓				✓	✓	✓			✓		✓	
EWAD~C-		R-134a					✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
EWAD~CZ		R-134a	✓				✓		✓			✓	✓	✓	
EWAD~DZ NY *		R-134a	✓				✓		✓			✓	✓		✓
EWAD~CF		R-134a		✓			✓		✓			✓	✓	✓	
<b>Värmepump</b>															0
EWYQ~ADVP		R-410A	✓		✓			✓				✓			
EWYQ~ACV3/ACW1		R-410A	✓			✓		✓				✓			
EUWY*~KBZW1		R-407C				✓		✓				✓			
EWYQ~BA*		R-410A	✓			✓		✓				✓			
EWYQ~DAYN		R-410A				✓		✓				✓			
EWYQ~F NY		R-410A				✓			✓			✓	✓	✓	
EWYQ~GZ NY		R-410A	✓			✓			✓			✓		✓	
EWYD~BZ		R-134a	✓				✓	✓				✓	✓		
<b>Kondensorenhet</b>															0
ERAD~E-		R-134a					✓	✓				✓	✓		





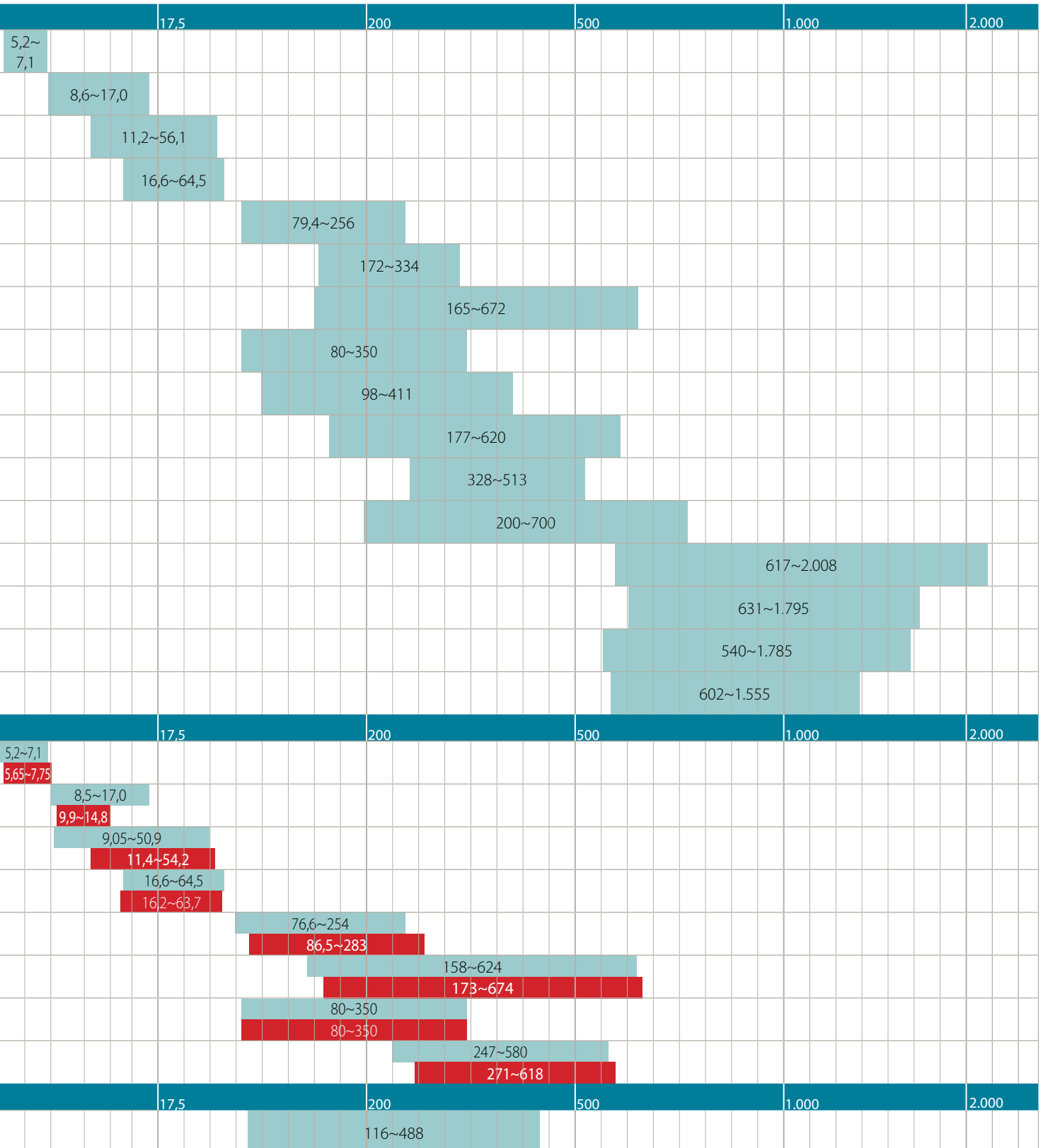



 









\* : preliminärt

Kapacitetsklass (kW)






## Utbud av vattenkylda kylaggregat

	Köldmedium	Inverter 	Kompressor			Verkningsgradens version		Ljudversion
			Scroll 	Skruv 	Centrifugal 	Standard	Hög	Standard
<b>Vätskekyld vätskekylare (endast kyla och värme)</b>								
EWWP~KBW1N 	R-407C		✓			✓		✓
EWWD~J- 	R-134a			✓		✓		✓
EWWD~G- 	R-134a			✓		✓	✓	✓
EWWD~I- 	R-134a			✓		✓	✓	✓
EWWD~H- 	R-134a			✓			✓	✓
<b>Vattenkylda vätskekylare (endast kyla)</b>								
EWVQ~B- 	R-410A			✓		✓	✓	✓
<b>Kylaggregat utan kondensor</b>								
EWLP~KBW1N 	R-407C		✓			✓		✓
EWLD~J- 	R-134a			✓		✓		✓
EWLD~G- 	R-134a			✓		✓		✓
EWLD~I- 	R-134a			✓		✓		✓
<b>Vattenkyld centrifugalkylare</b>								
EWWD~FZ 	R-134a	✓			✓		✓	✓
DWME 	R-134a	✓			✓		✓	✓
DWSC DWDC 	R-134a	tillval			✓		✓	✓
6.000 RT CENTRIFUGAL <span style="color: red;">NY</span> 	R-134a				✓		✓	✓



Kapacitetsklasser (kW)

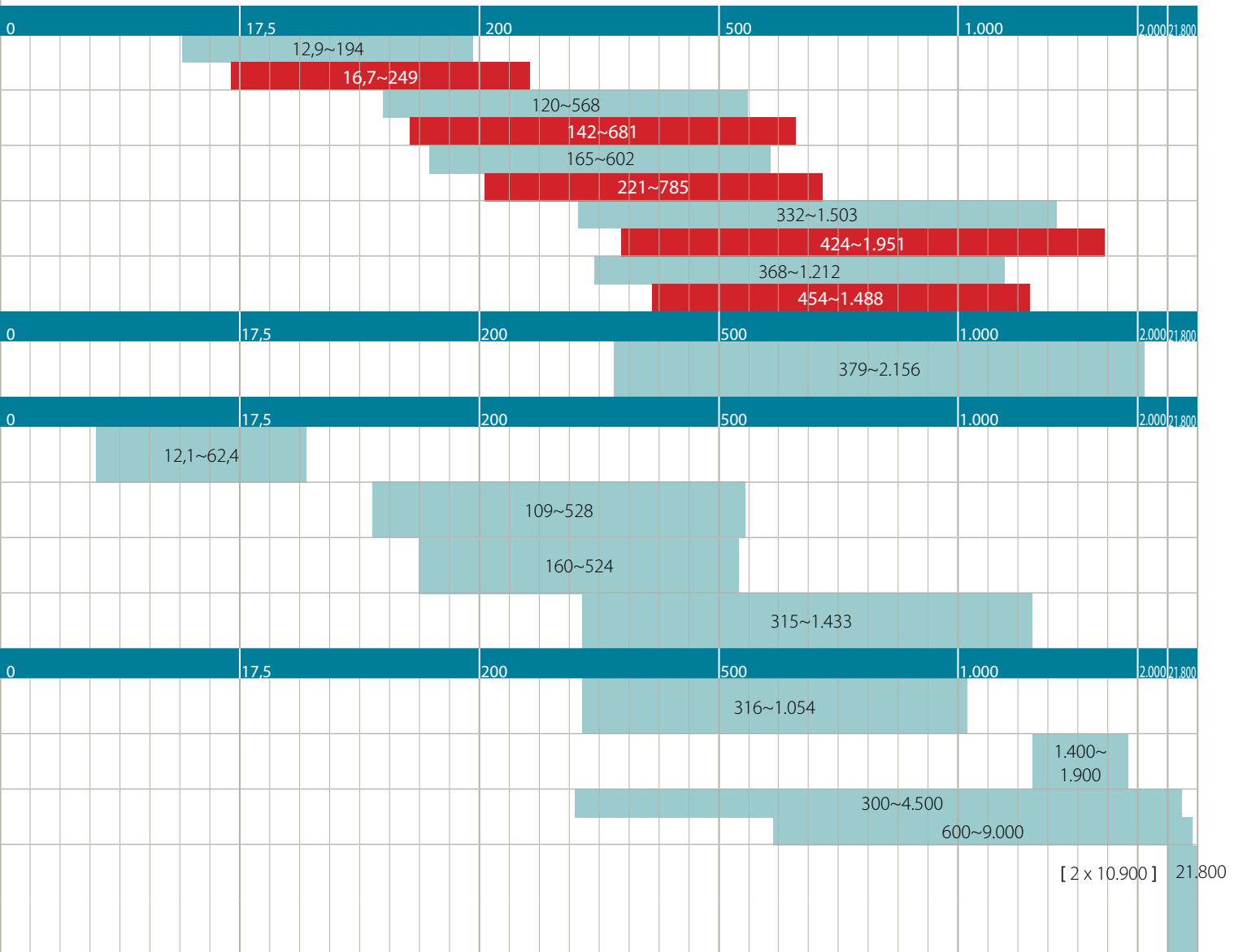

# Översikt luftbehandlingsenheter

Luftflöde (m<sup>3</sup>/h x 1.000)

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135

Den mest flexibla lösningen

D-AHU Professional

500 m<sup>3</sup>/h

upp till 140.000 m<sup>3</sup>/h



Bästa säsongsberoende prestandan och återbetalning av investeringen

D-AHU energi

1.500 m<sup>3</sup>/h

upp till 70.000 m<sup>3</sup>/h



Perfekt för att täcka dina grundläggande AHU-behov

D-AHU Easy

500 m<sup>3</sup>/h

upp till 30.000 m<sup>3</sup>/h



Daikin D-AHU mervärdesalternativ

Styr optionen för serien Professional och Energy

Från 0,75 kW motor

upp till 22 kW motor

Option med fläkt med EC-motor

NYHET

500 m<sup>3</sup>/h

upp till 100.000 m<sup>3</sup>/h



## Daikin friskluftspaket - Plug & play-koncept för D-AHU

Plug & play-anslutning till VRV IV eller ERQ



Fabriksmonterade ventilationsbatterier



VRV IV eller ERQ kondensorenhet



























Expansionsventil (EKEXV)



Elektroniskt gränssnitt (EKEQFCB)



# Översikt fläktkonvektorer

Referens				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	18	20	22 kW	
900x900 kassett	FWC-BT/BF	2-rör	kyla	 																
		2-rör	värme																	
	FWC-BT/BF	4-rör	kyla																	
		4-rör	värme																	
600x600 kassett	FWF-BT/BF	2-rör	kyla																	
		2-rör	värme																	
	FWF-BT/BF	4-rör	kyla																	
		4-rör	värme																	
Väggmonterad	FWT-CT/FWF-CT	2-rör	kyla																	
		2-rör	värme																	
	FWT-CT/FWF-CT	4-rör	kyla																	
		4-rör	värme																	
Flexi med skåp	FWL-DT/DF	2-rör	kyla																	
		2-rör	värme																	
	FWL-DT/DF	4-rör	kyla																	
		4-rör	värme																	
	FWR-AT/AF	2-rör	kyla	 NYHET																
		2-rör	värme																	
	FWR-AT/AF	4-rör	kyla	 BLDC																
		4-rör	värme																	
Flexi utan skåp	FWM-DT/DF	2-rör	kyla																	
		2-rör	värme																	
	FWM-DT/DF	4-rör	kyla																	
		4-rör	värme																	
	FWS-AT/AF	2-rör	kyla	 NYHET																
		2-rör	värme																	
	FWS-AT/AF	4-rör	kyla	 BLDC																
		4-rör	värme																	
Låg ESP i kanal	FWE-CT/CF	2-rör	kyla																	
		2-rör	värme																	
	FWE-CT/CF	4-rör	kyla																	
		4-rör	värme																	
Medel ESP i kanal	FWB-BT	2-rör	kyla																	
		2-rör	värme																	
	FWP-AT	2-rör	kyla	 NYHET																
		2-rör	värme																	
	FWP-AT	4-rör	kyla	 BLDC																
		4-rör	värme																	
Hög ESP i kanal	FWD-AT/AF	2-rör	kyla																	
		2-rör	värme																	
	FWD-AT/AF	4-rör	kyla																	
		4-rör	värme																	
Golvstående	FWV-DT/DvF	2-rör	kyla																	
		2-rör	värme																	
	FWV-DT/DvF	4-rör	kyla																	
		4-rör	värme																	
	FWZ-AT/AF	2-rör	kyla	 NYHET																
		2-rör	värme																	
	FWZ-AT/AF	4-rör	kyla	 BLDC																
		4-rör	värme																	

\* BLDC: inverterdriven borstlös likströmsfläkt



Den aktuella broschyren är enbart skapad i informationssyfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. fransäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättskyddat av Daikin Europe N.V.



Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification Programme för vätskekylare (LCP), luftbehandlingsaggregat (AHU) samt fancoil-enheter (FCU). Kontrollera certifikatets nuvarande giltighet på nätet: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) eller [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

ECPSV14-440

Daikins produkter distribueras av: