


Skjult loftsenhed med høj ESP

FWD-AT/AF

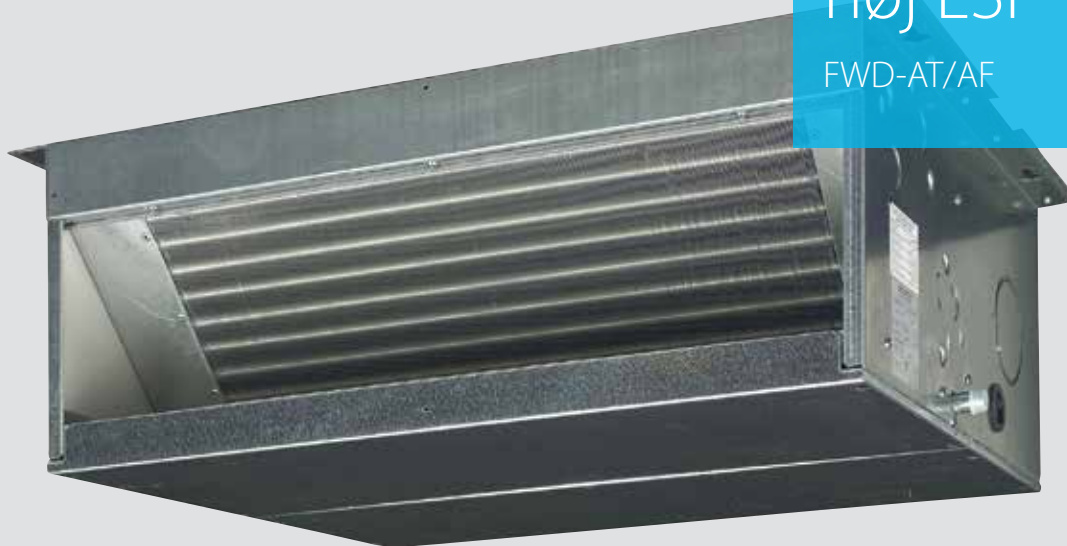

AC ventilatormotor til vandret eller lodret skjult
montering.

› Lige kanaltilslutning monteret på
udblæsningssiden

› Vaskbart luftfilter, der nemt tages af for
vedligeholdelse


FWD-AT/AF



| FWD-AT/AF | | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 18 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 18 | |
|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2-rørs | | | | | | | 4-rørs | | | | | | | |
| Kølekapacitet | Samlet kapacitet Høj | kW | 3,90 | 6,20 | 7,80 | 8,82 | 11,90 | 16,40 | 18,30 | 3,90 | 6,20 | 7,80 | 8,82 | 11,90 | 16,40 | 18,30 |
| | Følbar kapacitet Høj | kW | 3,08 | 4,65 | 6,52 | 7,16 | 9,36 | 12,80 | 14,10 | 3,08 | 4,65 | 6,52 | 7,16 | 9,36 | 12,80 | 14,10 |
| Varmekapacitet | 2-rørs Høj | kW | 4,05 | 7,71 | 9,43 | 10,79 | 14,45 | 19,81 | 21,92 | | | | | | | |
| | 4-rørs Høj | kW | | | | | | | | 4,49 | 6,62 | 9,21 | 15,86 | 21,15 | | |
| Strømforsyning | Høj | W | 234 | 349 | 443 | 714 | 1.197 | 234 | 349 | 443 | 714 | 1.197 | | | | |
| | Lav | W | 130 | 247 | 261 | 328 | 704 | 130 | 247 | 261 | 328 | 704 | | | | |
| Mål | Enhed | Højde | 280 | | | | 352 | | | 280 | | | | 352 | | |
| | | Bredde | 754 | 964 | 1.174 | | | 1.384 | | | 754 | 964 | 1.174 | | | 1.384 |
| | | Dybde | 559 | | | | 718 | | | 559 | | | | 718 | | |
| Vægt | Enhed | kg | 33 | 41 | 47 | 49 | 65 | 77 | 80 | 35 | 43 | 50 | 52 | 71 | 83 | 86 |
| Varmeveksler | Vandmængde | l | 1,06 | 1,42 | 1,79 | 2,38 | 2,5 | 4,02 | 5,03 | 1,06 | 1,42 | 1,79 | 2,38 | 2,50 | 4,02 | 5,03 |
| Ekstra varmeveksler | Vandmængde | l | | | | | | | | 0,35 | 0,47 | 0,59 | 1,42 | 1,72 | | |
| Vandflow | Køling | l/t | 674 | 1.064 | 1.339 | 1.514 | 2.056 | 2.833 | 3.140 | 674 | 1.064 | 1.339 | 1.514 | 2.056 | 2.833 | 3.140 |
| | Opvarmning | l/t | 674 | 1.064 | 1.339 | 1.514 | 2.056 | 2.833 | 3.140 | 349 | 581 | 808 | 1.392 | 1.856 | | |
| Ventilator | Type | Centrifugal multi-skovl, dobbelt sugevne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Antal | | 1 | 2 | | | | | 1 | 2 | | | | | | |
| | Luftmængde Høj | m ³ /t | 800 | 1.250 | 1.600 | | 2.200 | 3.000 | 800 | 1.250 | 1.600 | | 2.200 | 3.000 | | |
| | Tilgængeligt tryk Høj | Pa | 66 | 58 | 68 | 64 | 97 | 145 | 134 | 63 | 53 | 63 | 59 | 92 | 138 | 128 |
| Lydeffektniveau Høj | dBA | 66 | 69 | 72 | | 74 | 78 | | 66 | 69 | 72 | | 74 | 78 | | |
| Rørføringsforbindelser | Dræn UD | mm | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| Vandtilslutninger | Std varmeudveksler | tomme | 3/4 | | | | 1 | | | 3/4 | | | | 1 | | |
| Strømforsyning | Fase/Frekvens/Spænding | Hz/V | 1~/50/230 | | | | | | | | | | | | | |
| Effektforbrug | Høj | A | 0,95 | 1,58 | 1,97 | 3,21 | 5,37 | 0,95 | 1,58 | 1,97 | 3,21 | 5,37 | | | | |
| | Mellem | A | 0,74 | 1,39 | 1,52 | 2,08 | 4,38 | 0,74 | 1,39 | 1,52 | 2,08 | 4,38 | | | | |
| | Lav | A | 0,57 | 1,18 | 1,20 | 1,50 | 3,26 | 0,57 | 1,18 | 1,20 | 1,50 | 3,26 | | | | |
| Styresystemer | Fortrådet fjernbetjening | | FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A | | | | | | | | | | | | | |

(1) Køling: Indkommende fordampervands temp. 12 °C; udgående fordampervands temp. 7°C; omgivende lufttemp. 35 °C; drift under fuld belastning.

 Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgien · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Ansvarshavende redaktør)



ECPDA15-497

01/16



Daikin Europe N.V. deltagert i Eurovent Certification programmet for Liquid Chilling Packages (LCP), luftbehandlingsenheder (AHU), Fan coil-enheder (FCU) og systemer med variabelt kølemiddelflow (VRF). Tjek nuværende certifikats gyldighed online på: www.eurovent-certification.com eller ved brug af: www.certiflash.com

Denne brochure er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader, forstøt i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.