



**4P564849-1**

Daikini kliimaseadme värske õhu sissevõtukomplekt  
(õhukanali ventilaatorita)

**KDDP55D160-2**

**Paigaldusjuhend**

LUGEGE NEID JUHISEID PÕHJALIKULT ENNE PAIGALDAMIST.  
HOIDKE SEE JUHEND HILISEMAKS LUGEMISEKS KÄEPÄRASES KOHAS.

### Ettevaatust

Enne paigaldustöid lugege põhjalikult järgmisi ohutuse ettevaatusabinõusid ja järgige neid töö ajal ohutuse tagamiseks.

- Kasutage toote paigaldamiseks kaasasolevaid või ettenähtud komponente. Vastasel juhul võib tekkida õhuleke või toote tõrge.
- Pärast paigaldamist veenduge, et proovikäivituse ajal ei esineks ebatavalist töötamist.

### Kombinatsioonide tabel

Komplekti nimetus	Sobiva siseseadme nimetus ja paneeli nimetus	
		Mudel
KDDP55D160-2	SPLIT	FCAG-B, FCAHG-H, FXFQ-B
	Dekoratiivpaneel	BYCQ140-E

### Märkused

- Seda komplekti saab paigaldada lakke kinnitatud kassett-tüüpi kliimaseadmele.
- Enne paigaldamist kontrollige siseseadme nimetust ülalolevast tabelist.
- Vaadake paigaldamise ajal ka siseseadme paigaldusjuhendit ja dekoratiivpaneeli paigaldusprotseduuri.
- Õhukanali ventilaatori paigaldamisel kasutage juhtmeadapterit (EKRP1C12) ja ühendage see siseseadme ventilaatoriga.

### ETTEVAATUST



 


Juhtige siseseadme sissevõetava õhu voolu, et see oleks 10% aeglasem.






- Paigaldage kindlasti kaasasolev andurikomplekt.
- Soovitav õhukanal, mis tuleb kohapeal ühendada, on toodud allolevas tabelis.

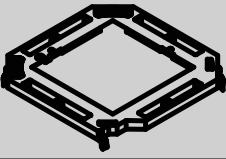Osa nimetus	Osa number
Paindlik kanal (Tavaline läbimõõt D150)	K-FDS151D (1 m) K-FDS153D (3 m) K-FDS152D (2 m) K-FDS154D (4 m)

### Komponendid

 
Kontrollige, kas komplektiga on kaasas järgmised osad. (Varjutatud osad on pakitud eraldi.)

Nimi	Sissevõtukamber	Ühenduskamber (vasak)	Ühenduskamber (parem)	Tihendusmaterjal	Kuivatusliint
Kuju					
Kogus	1	1	1	2	2

Nimi	Kruvi	Andurikomplekt	Klamber	Kruvi (andurile)	Paigaldusjuhend (see juhend)
Kuju	 <b>M5×12</b>				
Kogus	4	1	2	1	1

### 1. Asukoha ja pääsuluugi valimine

(1) Vaadake allolevalt jooniselt paigaldusasendi valimist (mõõtühik: mm).

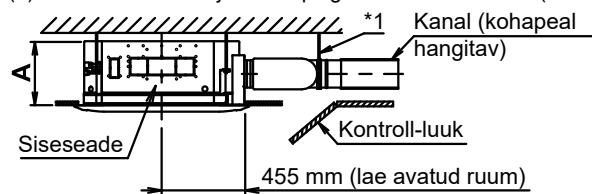


\*1. Riputage ja kinnitage paigaldamiseks T-kujulise toru komplekt. T-kujulise toru koormus võib tekitada vahe siseseadme ja sissevõtukambri vahele.

\*2. Kontroll-luugi paigaldamine (450 x 450 mm või rohkem). Paigaldada tuleb emb-kumb kontroll-luukidest.

Siseseade	Tavalise ehispaneeli	Dekoratiivne disainpaneeli
SPLIT	A (mm)	
FCAG35-71B	264	306
FXFQ20-63B		
FCAG100-140B	306	348
FXFQ80-100B		
FCAHG71-140H	348	390
FXFQ125B		

(2) Paigaldage kontroll-luuk (mõõtühik: mm).

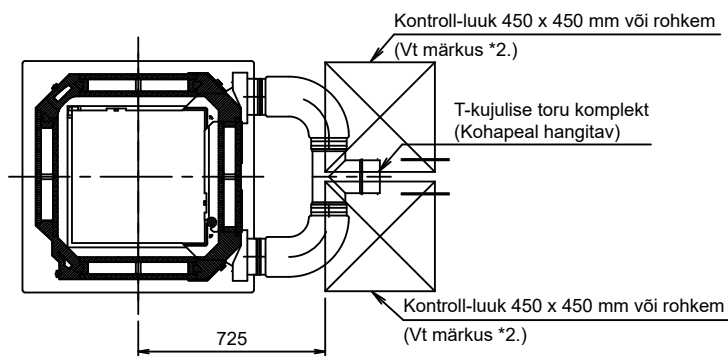


## 2. Andurikomplekti ja sissevõtukambri paigaldamine

Kui siseseade on juba paigaldatud, tehke järgmised protseduurid vastavalt allolevatele ettevaatusabinõudele.

- Lülitage enne tööde tegemist toide välja.
- Eemaldage siseseadmelt dekoratiivpaneel. (Vaadake üksikasju dekoratiivpaneeliga kaasasolevast paigaldusjuhendist.)


### Andurikomplekti paigaldamine

1. Vaadake paigaldusjuhendit, eemaldage siseseadme juhtploki kaas.
2. Paigaldage andurikomplekt kaasasolevate kruvidega siseseadme vastuvõtukoosusele.
3. Eemaldage olemasoleva anduri konnektor (X16A) siseseadme trükkplaadilt.
4. Ühendage siseseadmele kinnitatud andurikomplekti juhtmekimp siseseadme trükkplaadi konnektoriga (X16A).
5. Kasutage kaasasolevaid klambreid, et kinnitada juhtmekimp (teise juhtmekimbu külge) nagu näidatud alloleval joonisel.
6. Kui kõik juhtmetööd on tehtud, paigaldage juhtploki kaas vastavalt kliimaseadme paigaldusjuhendile.

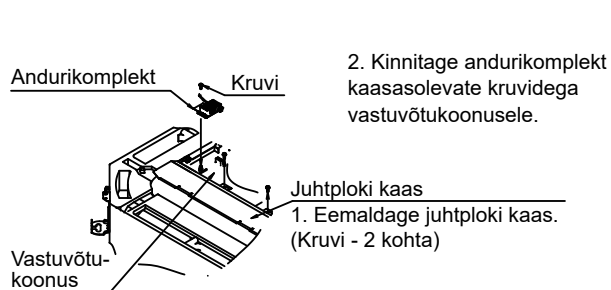

2. Kinnitage andurikomplekt kaasasolevate kruvidega vastuvõtukoosusele.

1. Eemaldage juhtploki kaas. (Kruvi - 2 kohta)

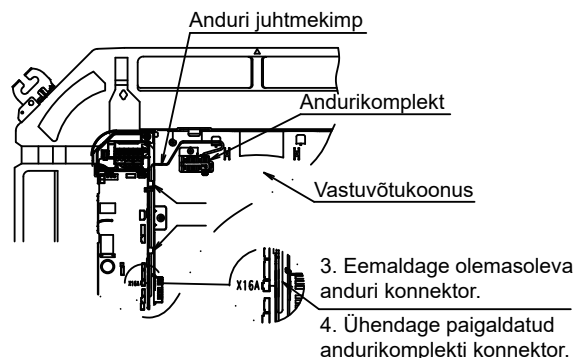


3. Eemaldage olemasoleva anduri konnektor.  
4. Ühendage paigaldatud andurikomplekti konnektor.

### Sissevõtukambri paigaldamine


Joonisel on näidatud uuele siseseadmele paigaldamise protseduuri.

1. Kleepige kuivatuslint õhuväljalaske nurgatihendile ja seejärel kinnitage need siseseadme õhu väljalaskele. (2 kohta) Joonis 1, joonis 2.
2. Paigaldage sissevõtukamber haakidega siseseadmele (4 kohta). Joonis 3, joonis 5.
3. Kinnitage neljas kohas haagid vastavalt joonisele 4.
4. Paigaldage siseseade ja sissevõtukamber, joondades nende kontuurid. Joonis 4, joonis 6.

Joonis 1 Öhu väljalase

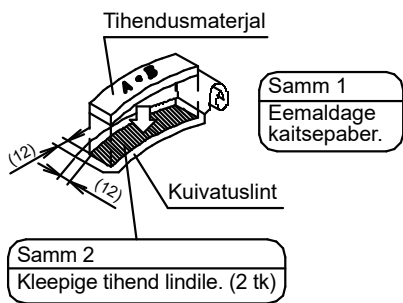


Joonis 3

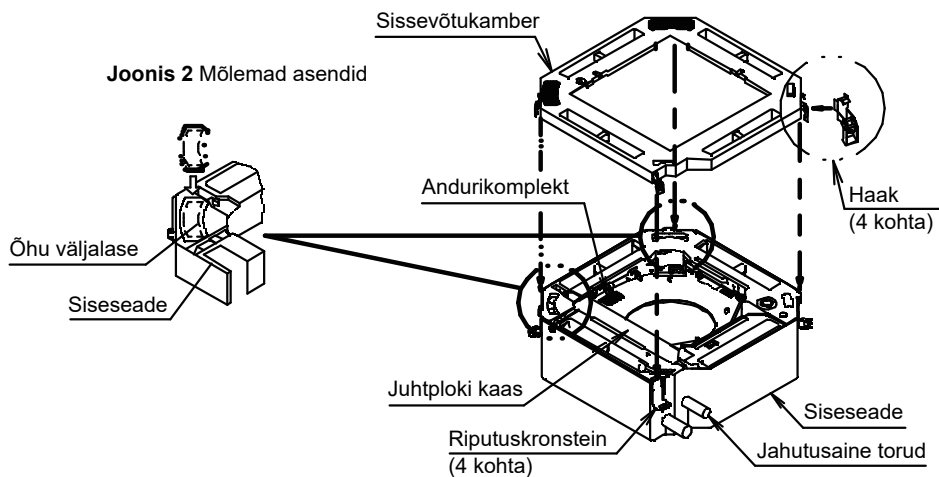


Joonis 2 Mõlemad asendid


Joonis 4 Paigaldamine

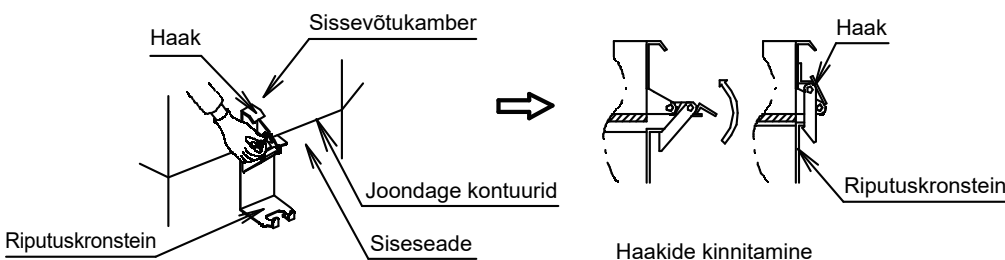

Joonis 5 Pärast paigaldamist

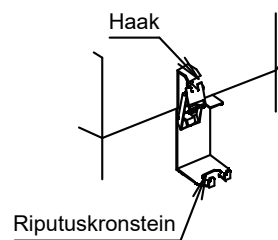


Joonis 6 Paigaldamise tegemise joonis

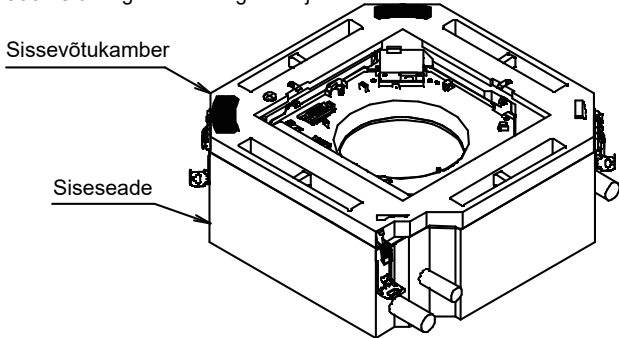

### 3. Siseseadme ja sissevõtukambri paigaldamine

- Paigaldage siseseade ja sissevõtukamber. Paigaldamiseks järgige siseseadmega kaasasolevat paigaldusjuhendit (vaadake paigalduskõrgust parempoolselt jooniselt).
- Sissevõtukambri paigaldamiseks olemasolevale siseseadmele muutke siseseadme paigalduskõrgus parempoolsel joonisel A-ks.

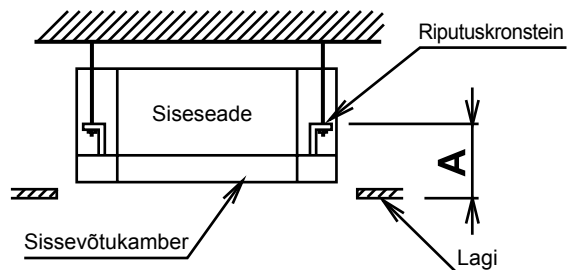


Tavalise ehispaneeli	<b>A=185 mm</b>
Dekoratiivne disainpaneeli	<b>A=227 mm</b>

### 4. Ühenduskambri paigaldamine ja painduva õhukanali ühendamine


Paigaldage ühenduskambrid. (Üks kamber kummalgi pool, kokku 2) Joonis 7.

1. Lükake ühenduskambrite (vasak) või (parem) neljakandilised augud üles, kui kinnitate need sissevõtukambri haakidele (labadele) (2 kohta).
2. Kinnitage ühenduskamber kaasasolevate M5 kruvidega. (2 kohta).

**Joonis 7** Ühenduskambri paigaldamine (see joonis näitab vasakut ühenduskambrit.)

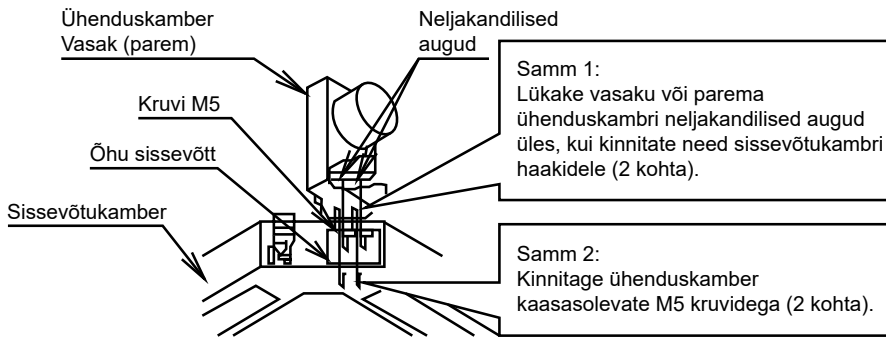

Ühenduskambri paigaldamine (see joonis näitab vasakut ühenduskambrit)

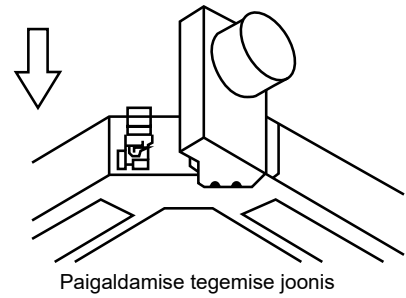

## 5. Tolmuühendus <Kanal: läbimõõt Ø150>

1. Ühendage kanal ühenduskambri.  
(Sisestage kanal ühenduskambri toruosa lõppu.)
2. Kinnitage ühendatud osad rihmaga ja õhulekete vältimiseks mähkige teibiga.
3. Isoleerige kanal kondensaadi ennetamiseks.
4. Veenduge, et T-kujuline toru ripuks, oleks kinnitatud sobivalt tihendatud. Vastasel juhul võib tekkida õhuleke.

### ETTEVAATUST


- Järgige kanali paigaldamisel kohalikke seadusi ja määrusi.
- Kui metallkanal viiakse läbi puitseina, isoleerige kanal ja sein elektriliselt.
- Välimisel poolel paigaldage kanal allapoole kaldu, et kanalisse ei satuks vihmavett. (Kalle 1/100~1/50)
- Kohta, kus see puutub kokku välisõhuga, paigaldage võrk, et takistada lindude, väkeloomade ja putukate sisenemist kanalisse.
- Kohta, kus see puutub kokku välisõhuga, paigaldage õhufilter, et kaitsta siseseadme soojusvahetit.

### Ärge tehke järgmisi kanali töid:



## 6. Dekoratiivpaneeli ja sissevõtukambri paigaldamine

- Kui dekoratiivpaneel on ajutiselt paigaldatud, paigaldage juhtmekimp, mis on paigutatud mööda dekoratiivpaneeli, läbi sissevõtukambri elektrijuhtmete ava. Kinnitage pöörleva laba mootori juhtmekimp ja anduri juhtmekimp klambriga kokku.
- Paigaldage dekoratiivpaneel vastavalt dekoratiivpaneeli paigaldusjuhendile (eemaldage juhtploki kaas.)
- Kui juhtmekimp on paigaldatud, paigaldage juhtploki kaas. Paigaldamisel jälgige, et juhtmed ei jääks kuhugi vahele.

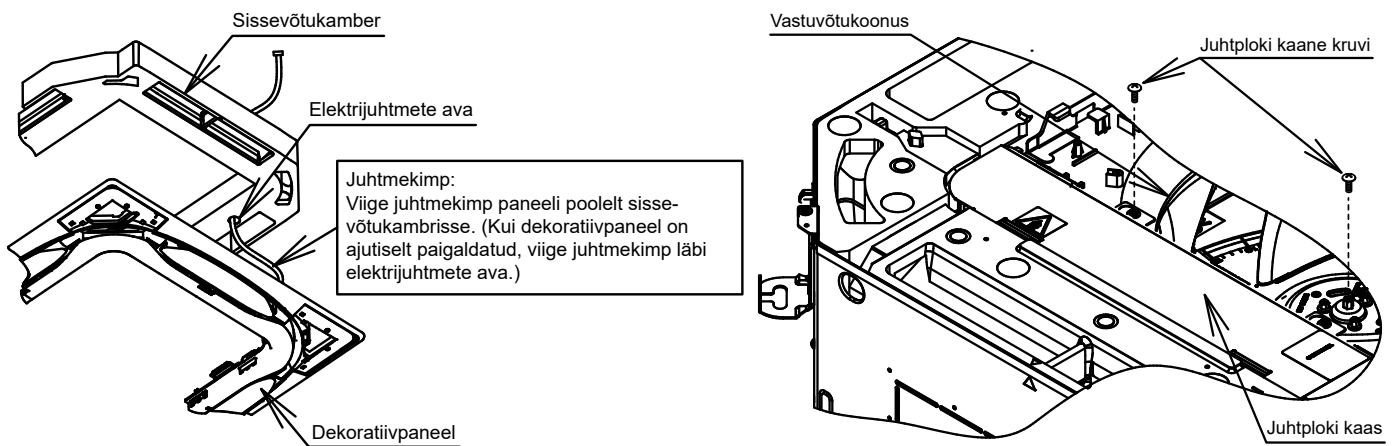

### Juhtmevabad kliimaseadmed

- Vaadake ühendusprotseduuri üksikasju juhtmevaba kaugkontrolleri komplektiga (saadaval eraldi) kaasasolevast paigaldusjuhendist

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium