



**4P564849-1**

Daikin Klima Temiz hava giriş kiti  
(kanal fanı olmadan)

**KDDP55D160-2**

**Montaj kılavuzu**

MONTAJDAN ÖNCE BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.  
BU KILAVUZU, İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE KOLAY BULUNABİLECEK BİR YERDE SAKLAYIN.

### İkaz

Montaj işine başlamadan önce dikkatli bir şekilde aşağıdaki güvenlik önlemlerini okuyun ve çalışma sırasında güvenliği sağlamak için bunlara uyun.

- Ürünleri monte etmek için takılı veya belirtilen bileşenleri kullandığınızdan emin olun. Aksi halde, hava kaçacağına neden olabilir veya ürün düşebilir.
- Montajdan sonra, deneme çalıştırması sırasında bir anormallik olup olmadığını kontrol edin.

### Kombinasyon tablosu

Kit adı	İlgili iç ünite adı ve panel adı	
		Model
KDDP55D160-2	SPLIT	FCAG-B, FCAHG-H, FXFQ-B
	Dekoratif panel	BYCQ140-E

### Notlar

- Bu kit tavana monte edilmiş kaset tipi klimalar için takılabilir.
- Monte etmeden önce, yukarıdaki tabloya bakarak iç ünite adını onaylayın.
- Montaj sırasında lütfen iç ünite için montaj kılavuzuna ve dekoratif panel için montaj prosedürüne bakın.
- Bir kanal fanı monte ederken, bir kablo adaptörü (EKRP1C12) kullandığınızdan ve onu iç ünite fanına bağladığınızdan emin olun.

### İKAZ






İç ünitenin giriş hava akışı hacminin %10 veya daha yavaş olmasını kontrol edin.

- Takılı sensör tertibatını monte ettiğinizden emin olun.
- Sahada bağlantı için önerilen kanal aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


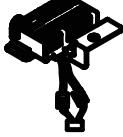



Parça adı	Parça numarası
Esnek kanal (Normal çap D150)	K-FDS151D (1 m) K-FDS153D (3 m) K-FDS152D (2 m) K-FDS154D (4 m)
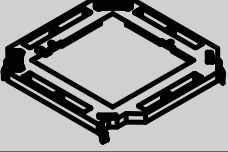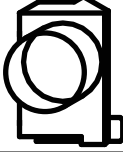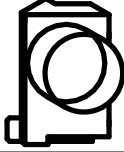
### Bileşenler

Kitinizle birlikte aşağıdaki parçaların eksiksiz şekilde verildiğini kontrol edin. (Gölgeli alan ayrıca paketlenmiştir.)


Adı	Emme gövdesi	Bağlantı gövdesi (Sol)	Bağlantı gövdesi (Sağ)	Sızdırmazlık malzemesi	Nem alıcı bant
Biçimi					
Miktarı	1	1	1	2	2

Adı	Vida	Sensör tertibatı	Kelepçe	Vida (sensör için)	Montaj kılavuzu (Bu kılavuz)
Biçimi	 <b>M5×12</b>				
Miktarı	4	1	2	1	1

### 1. Konum ve erişim kapağının seçimi

(1) Montaj konumunu seçmek için aşağıdaki şekle bakın (birim: mm).

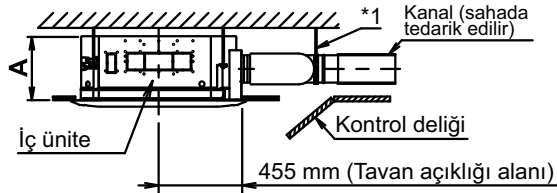


\*1. Montaj için T-tüp tertibatını asın ve sabitleyin. T-tüp tertibatının yükü iç ünite ve emme gövdesi arasında bir açıklık oluşturabilir.

\*2. Kontrol deliğini monte edin (450 x 450 mm veya daha fazla). Kontrol deliklerinden biri monte edilmelidir.

İç ünite	Dekoratif standart paneli	Dekoratif tasarımlı paneli
SPLIT	A (mm)	
FCAG35-71B	264	306
FXFQ20-63B		
FCAG100-140B	306	348
FXFQ80-100B		
FCAHG71-140H	348	390
FXFQ125B		

(2) Kontrol deliğini monte edin (birim: mm).

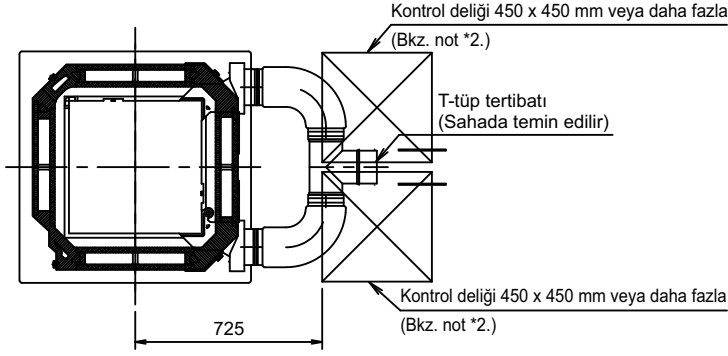



## 2. Sensör tertibatının ve emme gövdesinin montajı

İç ünite zaten monte edildiyse aşağıdaki önlemlere göre aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

- İşleme başlamadan önce güç beslemesini kestiğinden emin olun.
- Dekoratif paneli iç ünitenden çıkarın. (Ayrıntılar için lütfen dekoratif panellerle sağlanan montaj kılavuzuna bakın.)

### Sensör tertibatının montajı

1. İç ünitenin montaj kılavuzuna bakın, iç ünitenin kontrol kutusu kapağını çıkarın.
2. Sağlanan vidaları kullanarak sensör tertibatını iç ünitenin çan ağzına monte edin.
3. Varolan sensörün konektörünü (X16A) iç ünitenin baskılı devre kartından çıkarın.
4. İç üniteye takılı sensör tertibatının kablo demetini iç ünitenin baskılı devre kartındaki konektöre (X16A) bağlayın.
5. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kablo demetini (diğer kablo demetine) sabitlemek için sağlanan kelepçeleri kullanın.
6. Tüm kablolama işlemleri tamamlandığında, kontrol kutusu kapağını klimayla sağlanan montaj kılavuzuna göre monte edin.

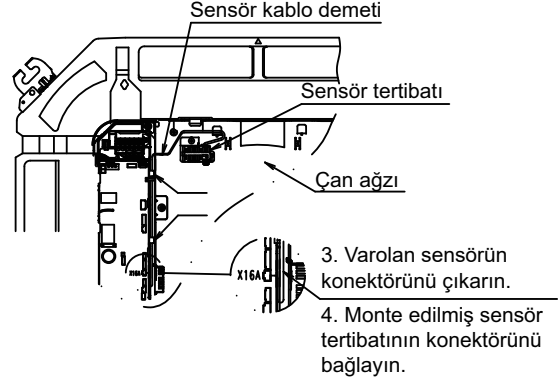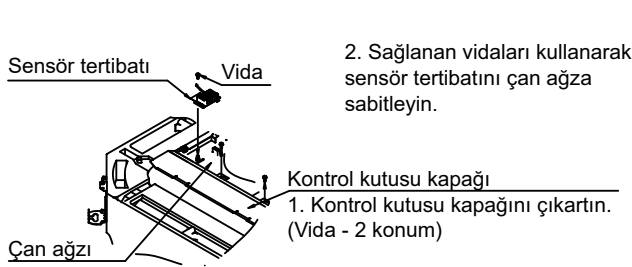


### Emme gövdesinin montajı


Şekilde yeni bir iç ünite için montaj prosedürü gösterilmektedir.

1. Nem alıcı bandı köşe hava çıkışı sızdırmazlık malzemesine yapıştırın ve sonra bunları iç ünitenin hava çıkışına takın. (2 konum) Şek.1, Şek.2.
2. Kancaları kullanarak iç ünite üzerindeki emme gövdesini monte edin (4 konum). Şek.3, Şek.5.
3. Şek.4'e bakarak dört konumda kancaları sabitleyin.
4. Kontürlerini hizalayarak iç üniteyi ve emme gövdesini monte edin. Şek.4, Şek.6.



Şek.1 Hava çıkışı

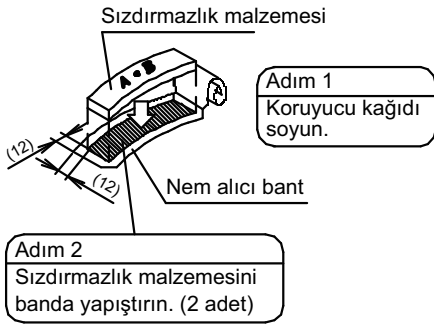


Şekil 3

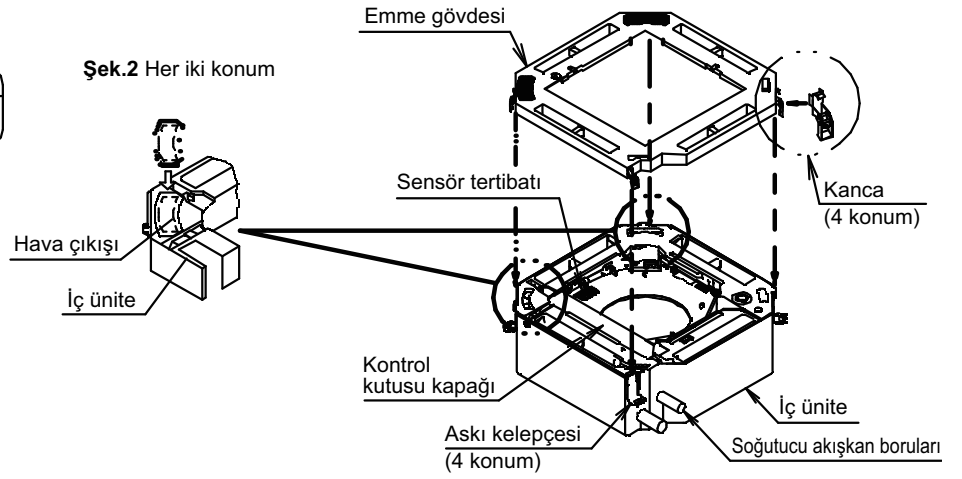


Şek.4 Montaj

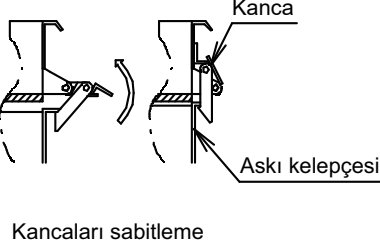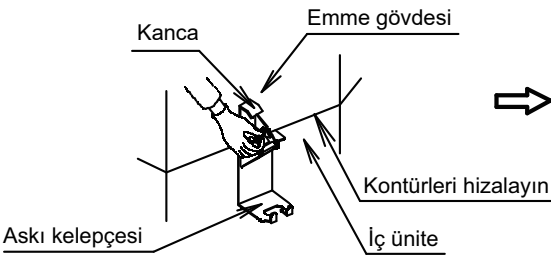

Şek.5 Montajdan sonra

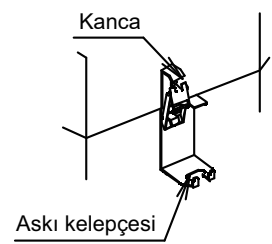


Şek.6 Montaj sonu şekli

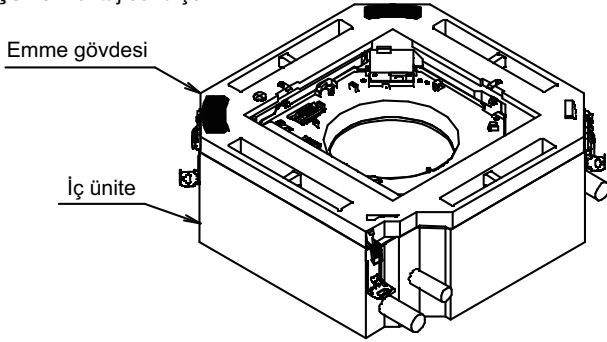

### 3. İç ünitenin ve emme gövdesinin montajı

- İç üniteyi ve emme gövdesini monte edin. Montaj için iç üniteyle sağlanan montaj kılavuzunu izleyin (Montaj yüksekliği için lütfen sağdaki şekle bakın.).
- Varolan bir iç ünite üzerine emme gövdesini monte etmek için sağ şeklindeki iç ünitenin montaj yüksekliğini A olarak değiştirin.

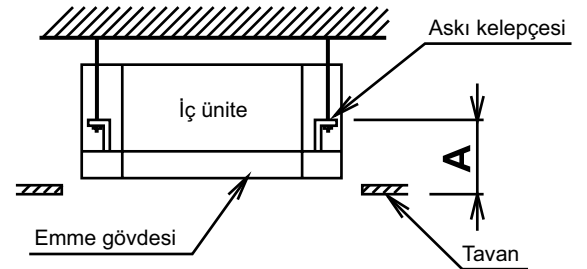

Dekoratif standart paneli	A=185 mm
Dekoratif tasarımlı paneli	A=227 mm



### 4. Bağlantı gövdesinin montajı ve esnek kanalın bağlantısı

Bağlantı gövdesini monte edin. (Her iki tarafta bir gövde, toplam 2) Şek.7.

- Emme gövdesinin (2 konum) kancası (çıkıntı) üzerine takarken bağlantı gövdesi (Sol) veya (Sağ) kare deliklerini yukarı itin.
- Bağlantı gövdesini sağlanan M5 vidaları kullanarak sabitleyin. (2 konum).

Şek.7 Bağlantı gövdesinin montajı (bu şekilde sol bağlantı gövdesi gösterilmektedir.)

Bağlantı gövdesinin montajı (bu şekilde sol bağlantı gövdesi gösterilmektedir)

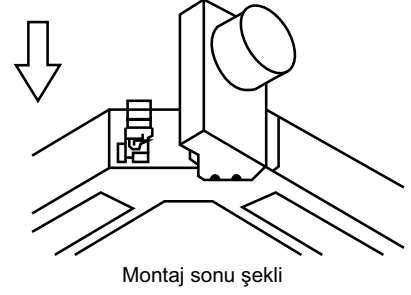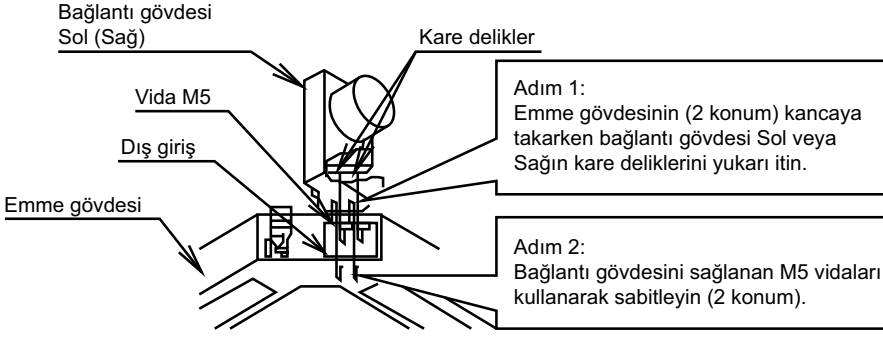


## 5. Kanal bağlantısı <Kanal: çap Ø150>

1. Kanalı bağlantı gövdesine bağlayın.  
(Kanalı bağlantı gövdesinin tüp bölümünün ucuna takın.)
2. Bağlanan kısımları bantla bağlayın ve hava kaçağını önlemek için bantı sarın.
3. Yoğuşmayı önlemek için kanalı yalıtın.
4. T-tüpünün düzgün asıldığından, sabitlendiğinden ve sızdırmaz olduğundan emin olun. Aksi halde hava kaçağı olabilir.

### İKAZ


- Kanalı monte etmek için ilgili yerel mevzuata veya düzenlemelere uyun.
- Metal kanalın ahşap duvardan girmesi durumunda, kanalın ve duvarın elektrik yalıtımının yapıldığından emin olun.
- Dış tarafta, kanalı aşağı doğru eğimli monte edin, böylece yağmur kanala girmez. (Eğim 1/100~1/50)
- Dış havayla temas ettiği yere, kuşların, küçük hayvanların veya böceklerin kanal içine girmesini engellemek için ekran taktığınızdan emin olun.
- Dış havayla temas ettiği yere, iç ünite için ısı eşanjörünü korumak için hava filtresi taktığınızdan emin olun.

### Aşağıdaki kanal işini gerçekleştirmeyin:

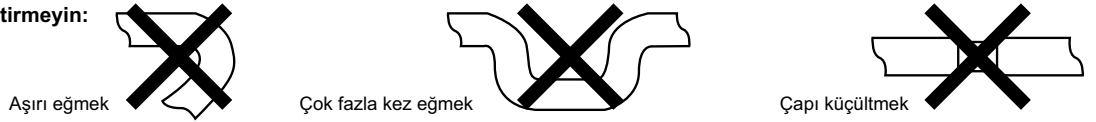

## 6. Dekoratif panelin ve emme gövdesinin montajı

- Dekoratif panel geçici olarak takıldıktan sonra, emme gövdesinin elektrik kabloları için delikten dekoratif panelden geçen kablo demetini monte edin. Hareket motorunun kablo demetini ve sensörün kablo demetini kelepçeleyle birbirine bağlayın.
- Dekoratif paneli dekoratif panelle sağlanan montaj kılavuzuna göre monte edin (Kontrol kutusu kapağını çıkarın.)
- Kablo demeti monte edildikten sonra kontrol kutusu kapağını monte edin. Montaj sırasında, kabloyu kısırmamaya dikkat edin.

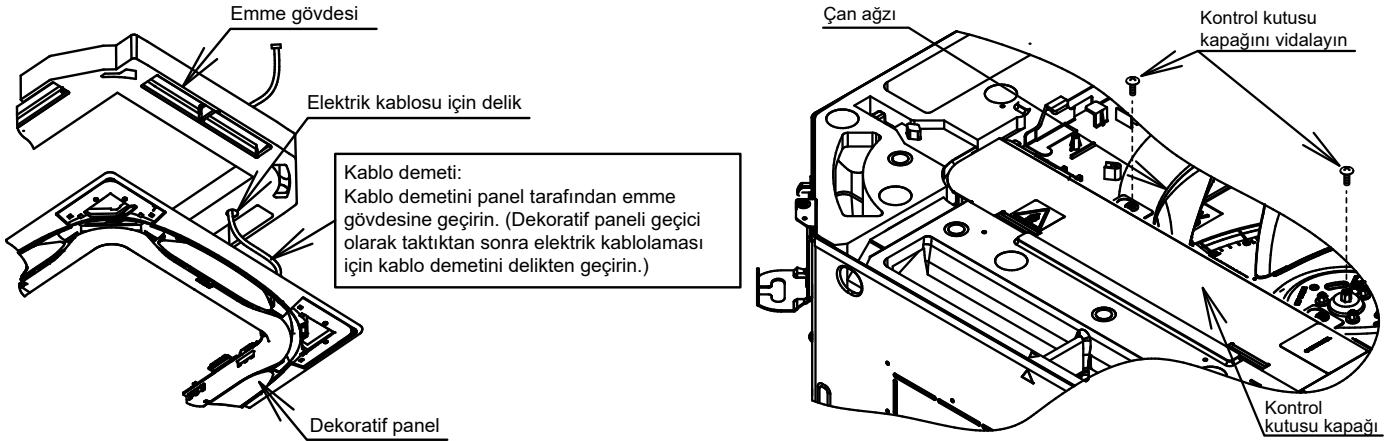

### Kablosuz klimalar

- Bağlantı prosedürü hakkında ayrıntılar için lütfen kablosuz uzaktan kumanda kiti (ayrıca sağlanır) ile sağlanan montaj kılavuzuna bakın

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium