




## UPOZORENJE


- Ne služite se nikakvim sredstvima za ubrzavanje postupka odmrzavanja niti za čišćenje opreme, osim onima koja je preporučio proizvođač.
- Uređaj se mora pohraniti tako da se spriječe mehanička oštećenja, pohranjuje se u dobro prozračivanu prostoriju u kojoj nema neprekidno aktivnih izvora zapaljenja (npr. otvorenog plamena, aktivnog plinskog uređaja ili aktivnog električnog grijača), a instalirati se mora u prostoriju veličine navedene u ovom priručniku.
- Spojevi koji se načine prilikom postavljanja između dijelova rashladnog sustava moraju biti dostupni za održavanje.
- Nemojte ponovno upotrijebiti spojeve koji su se već upotrebljavali.
- Postavljanje, servisiranje, održavanje i popravke smiju obavljati isključivo kvalificirane osobe, a moraju se obavljati u skladu s Daikinovim uputama i mjerodavnim zakonodavstvom (npr. nacionalna regulativa o plinu).
- Zabranjeno probijanje i paljenje.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo R32 nema mirisa.

## ZAHTEVI ZA MJESTO POSTAVLJANJA

- Instalacija cjevovoda treba biti minimalna.
- Cijevi se moraju zaštititi od fizičkog oštećenja te se ne smiju postaviti u neprozračivani prostor ako je on manji od minimalne veličine definirane u tablici u nastavku.
- Za postavljanje unutar objekta (to se odnosi na unutarnje jedinice i vanjske jedinice koje se postavljaju u zatvorenom) možda će trebati osigurati minimalnu površinu poda u prostoriji. To je navedeno u grafikonu s desne strane te u tablici u nastavku. Brojevi u tablici su zaokruženi. Za preciznije određivanje, vrijednosti se mogu utvrditi na temelju grafikona s desne strane.
- Za vanjske jedinice koje se postavljaju u zatvorenom prostoru (zimski vrt, garaža, strojarnica i slično) uzmite vrijednosti koje vrijede za samostojeće podne jedinice. Ako se vanjska jedinica postavlja na visini od 1,8 ili više metara iznad tla, mogu se upotrijebiti vrijednosti koje se odnose na zidne jedinice.
- Za određivanje minimalne površine poda treba uzeti u obzir cjelokupno punjenje rashladnog sredstva (ukupna vrijednost, koja je zbroj inicijalnog punjenja ① i dodatnog punjenja na mjestu postavljanja ②).
- Minimalna površina poda [m<sup>2</sup>] određuje se na temelju visine postavljanja koja iznosi 1,8 m za zidne jedinice i 2,2 m za stropne jedinice.

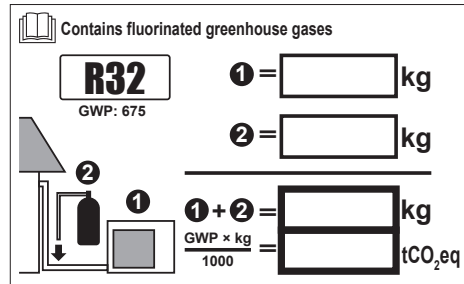

Zahtevi za postavljanje jedinica sa sredstvom R32

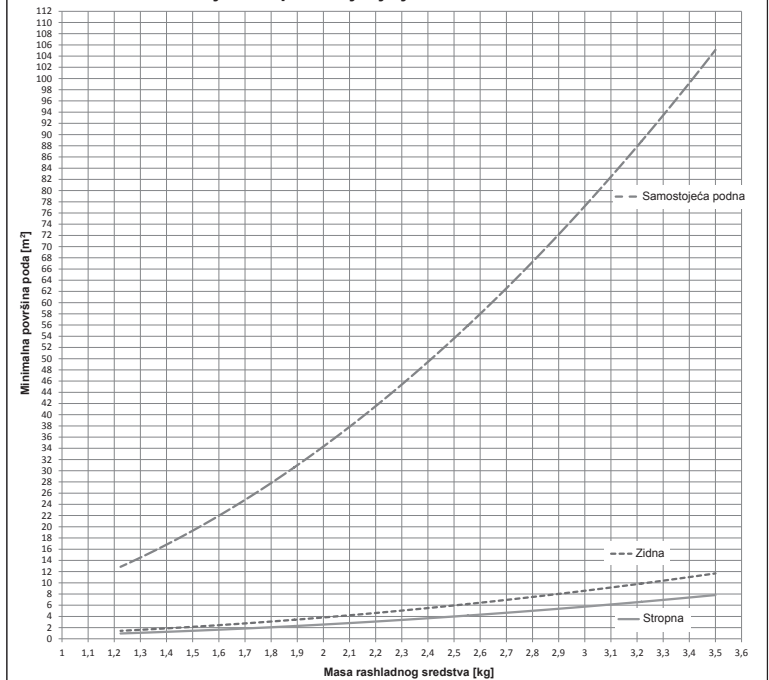

Minimalna površina poda za opremu koje se postavlja u zatvorenom prostoru  
(odnosi se na unutarnje jedinice te na vanjske jedinice postavljene u zatvorenom prostoru)

Stropne jedinice	
m (kg)	A <sub>min</sub> (m <sup>2</sup> )
1,224	Bez ograničenja
1,225	0,96
1,3	1,08
1,4	1,25
1,5	1,44
1,6	1,63
1,7	1,84
1,8	2,07
1,9	2,30
2,0	2,55
2,1	2,81
2,2	3,09
2,3	3,38
2,4	3,68
2,5	3,99
2,6	4,31
2,7	4,65
2,8	5,00
2,9	5,37
3,0	5,74
3,1	6,13
3,2	6,54
3,3	6,95
3,4	7,38
3,5	7,82

Zidne jedinice	
m (kg)	A <sub>min</sub> (m <sup>2</sup> )
1,224	Bez ograničenja
1,225	1,43
1,3	1,61
1,4	1,87
1,5	2,15
1,6	2,44
1,7	2,76
1,8	3,09
1,9	3,44
2,0	3,81
2,1	4,20
2,2	4,61
2,3	5,04
2,4	5,49
2,5	5,96
2,6	6,44
2,7	6,95
2,8	7,47
2,9	8,02
3,0	8,58
3,1	9,16
3,2	9,76
3,3	10,38
3,4	11,02
3,5	11,68

Samostojeće podne jedinice	
m (kg)	A <sub>min</sub> (m <sup>2</sup> )
1,224	Bez ograničenja
1,225	12,88
1,3	14,50
1,4	16,82
1,5	19,31
1,6	21,97
1,7	24,80
1,8	27,80
1,9	30,98
2,0	34,32
2,1	37,84
2,2	41,53
2,3	45,39
2,4	49,42
2,5	53,63
2,6	58,00
2,7	62,55
2,8	67,27
2,9	72,16
3,0	77,22
3,1	82,46
3,2	87,86
3,3	93,44
3,4	99,19
3,5	105,11