





ADVARSEL

- Ikke forsøk å fremskynde avisingsprosessen eller rengjøre utstyret på noen annen måte enn som anbefalt av produsenten.
- Apparatet skal oppbevares slik at man unngår mekanisk skade og i et godt ventilerert rom uten antenningskilder under kontinuerlig drift (for eksempel: åpen flamme, en gassdrevet enhet i bruk eller en elektrisk varmeovn), og rommets størrelse skal være slik det er beskrevet i denne installeringshåndboken.
- Skjøter som oppstår mellom deler i kjølesystemet under installasjon skal være tilgjengelige for vedlikeholdsformål.
- Ikke bruk forbindelser som allerede har vært brukt.
- Sørg for at installasjon, service, vedlikehold og reparasjon følger instruksjonene fra Daikin samt at de oppfyller gjeldende lovgivning (for eksempel nasjonale forskrifter om gass) og at de kun utføres av kvalifisert personell.
- Ikke stikk hull eller brenn.
- Vær oppmerksom på at R32-avkjøling ikke har lukt.

PLASSKRAV FOR INSTALLASJON

- Installasjon av rørverk må holdes til et minimum.
- Rørverk må beskyttes mot fysiske skader, og må ikke installeres i områder uten ventilasjon hvis området er mindre enn minimumsstørrelsen som er spesifisert i tabellen nedenfor.
- For installasjon inne i en bygning (dette gjelder innendørs- og utendørsenheter som installeres innendørs) kan et minimumsområde av gulvet være nødvendig. Dette er spesifisert i grafen til høyre og tabellen nedenfor. Tabellen inneholder avrundede tall. For høyere presisjon kan verdien hentes fra grafen til høyre.
- For utendørsenheter installert inne (vinterhage, garasje, maskinerirom osv.), hent verdien for stående enheter på gulv. Hvis utendørsenheten installeres 1,8 m eller mer over bakken, kan verdier for vegghengte enheter brukes.
- For å avgjøre minimum gulvomsråde, må total mengde påfylt kjølemiddel tas i betraktning (totalverdi, som er summen av forhåndspåfylt ① og ekstra felpåfylling ②).
- Minimum gulvomsråde [m²] avgjøres basert på installasjonshøyde på 1,8 m for vegghengte enheter og 2,2 m for takhengte enheter.

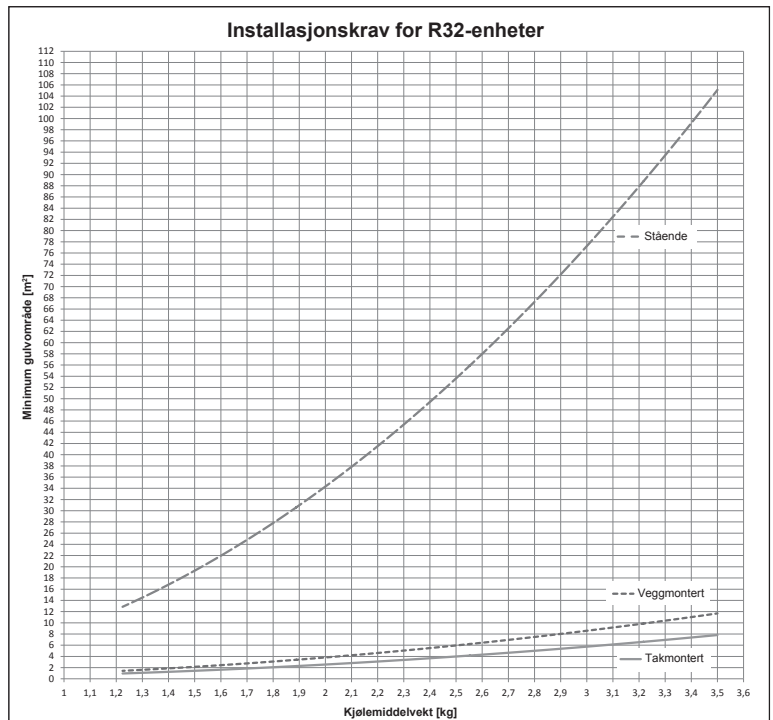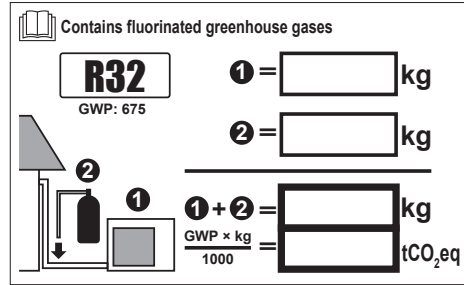

Minimum gulvomsråde for utstyr installert innendørs
(gjelder innendørs- og utendørsenheter installert innendørs)

| Takhengte enheter | |
|-------------------|------------------------------------|
| m (kg) | A _{min} (m ²) |
| 1,224 | Uten restriksjon |
| 1,225 | 0,96 |
| 1,3 | 1,08 |
| 1,4 | 1,25 |
| 1,5 | 1,44 |
| 1,6 | 1,63 |
| 1,7 | 1,84 |
| 1,8 | 2,07 |
| 1,9 | 2,30 |
| 2,0 | 2,55 |
| 2,1 | 2,81 |
| 2,2 | 3,09 |
| 2,3 | 3,38 |
| 2,4 | 3,68 |
| 2,5 | 3,99 |
| 2,6 | 4,31 |
| 2,7 | 4,65 |
| 2,8 | 5,00 |
| 2,9 | 5,37 |
| 3,0 | 5,74 |
| 3,1 | 6,13 |
| 3,2 | 6,54 |
| 3,3 | 6,95 |
| 3,4 | 7,38 |
| 3,5 | 7,82 |

| Vegghengte enheter | |
|--------------------|------------------------------------|
| m (kg) | A _{min} (m ²) |
| 1,224 | Uten restriksjon |
| 1,225 | 1,43 |
| 1,3 | 1,61 |
| 1,4 | 1,87 |
| 1,5 | 2,15 |
| 1,6 | 2,44 |
| 1,7 | 2,76 |
| 1,8 | 3,09 |
| 1,9 | 3,44 |
| 2,0 | 3,81 |
| 2,1 | 4,20 |
| 2,2 | 4,61 |
| 2,3 | 5,04 |
| 2,4 | 5,49 |
| 2,5 | 5,96 |
| 2,6 | 6,44 |
| 2,7 | 6,95 |
| 2,8 | 7,47 |
| 2,9 | 8,02 |
| 3,0 | 8,58 |
| 3,1 | 9,16 |
| 3,2 | 9,76 |
| 3,3 | 10,38 |
| 3,4 | 11,02 |
| 3,5 | 11,68 |

| Stående enheter | |
|-----------------|------------------------------------|
| m (kg) | A _{min} (m ²) |
| 1,224 | Uten restriksjon |
| 1,225 | 12,88 |
| 1,3 | 14,50 |
| 1,4 | 16,82 |
| 1,5 | 19,31 |
| 1,6 | 21,97 |
| 1,7 | 24,80 |
| 1,8 | 27,80 |
| 1,9 | 30,98 |
| 2,0 | 34,32 |
| 2,1 | 37,84 |
| 2,2 | 41,53 |
| 2,3 | 45,39 |
| 2,4 | 49,42 |
| 2,5 | 53,63 |
| 2,6 | 58,00 |
| 2,7 | 62,55 |
| 2,8 | 67,27 |
| 2,9 | 72,16 |
| 3,0 | 77,22 |
| 3,1 | 82,46 |
| 3,2 | 87,86 |
| 3,3 | 93,44 |
| 3,4 | 99,19 |
| 3,5 | 105,11 |