
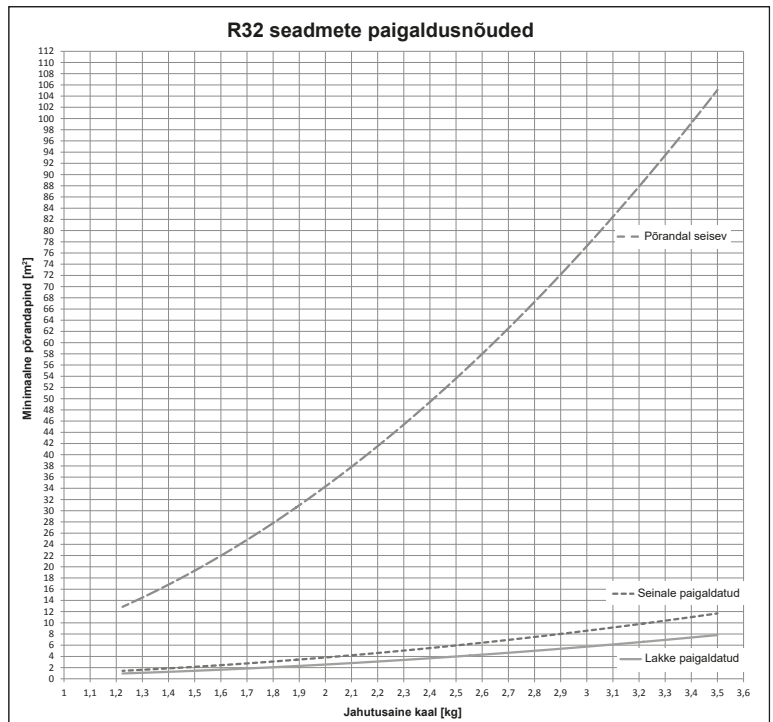


HOIATUS

- Ärge kasutage seadme sulatusprotsessi kiirendamiseks ega puhastamiseks tootja soovitatutest erinevaid meetmeid.
- Seadet tuleb hoiustada nii, et see on kaitstud mehaaniliste kahjustuste eest ja asub hea ventilatsiooniga ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid (näiteks lahtist tuld, töötavat gaasiseadet või töötavat elektrilist soojendit), lisaks peab ruumi suurus vastama selles paigaldusjuhendis toodule.
- Jahutussüsteemi osade vahelisse paigaldisse lisatavad liitmikud peavad jääma hooldamiseks ligipääsetavaks.
- Ärge kasutage liitmikke, mida on juba kasutatud.
- Tagage, et paigaldamine, teenindus, hooldamine ja remontimine toimub vastavalt Daikini suunistele ja kehtivatele seadustele (nt riiklikud gaasiregulatsioonid) ning neid töid teevad ainult kvalifitseeritud isikud.
- Ärge augustage ega põletage.
- Arvestage, et jahutusaine R32 on lõhnatu.

PAIGALDUSKOHA NÕUDED

- Paigaldatavate torude hulk tuleb hoida minimaalsena.
- Torusid tuleb kaitsta füüsiliste kahjustuste eest ja neid ei tohi paigaldada ventileerimata kohta, kui koht on väiksem kui allolevas tabelis toodud miinimumsuurus.
- Hoonetesse paigaldamisel (see kehtib siseseadmete ja siseruumidesse paigaldatavate välisseadmete puhul) võib olla nõutav minimaalne põrandapind. See on näidatud paremal oleval graafikul ja alltoodud tabelis. Tabel sisaldab ümardatud väärtusi. Täpsemad väärtused saab tuletada paremal olevalt graafikult.
- Siseruumidesse paigaldatavate välisseadmete puhul (talveaed, garaaž, masinaruum jne) kasutage põrandal seisvate seadmete andmeid. Kui välisseade paigaldatakse maapinnast 1,8 meetri kõrgusele või kõrgemale, on võimalik kasutada seinale paigaldatavate seadmete andmeid.
- Minimaalse põrandapinna määramisel tuleb võtta arvesse jahutusaine kogumahtu (kogus, mis on eelneva täitmise koguse ① ja kohapeal lisatud koguse ② summa).
- Minimaalse põrandapinna (m²) määramisel võetakse seinale paigaldatavate seadmete puhul aluseks paigalduskõrgus 1,8 m ja lakke paigaldatavate seadmete puhul paigalduskõrgus 2,2 m.

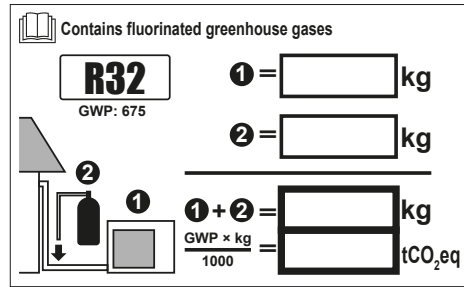

Minimaalne põrandapind siseruumidesse paigaldatava seadme puhul (kehtib siseseadmete ja siseruumidesse paigaldatavate välisseadmete puhul)

Lakke paigaldatud seadmed	
m (kg)	A _{min} (m ²)
1,224	Piiranguta
1,225	0,96
1,3	1,08
1,4	1,25
1,5	1,44
1,6	1,63
1,7	1,84
1,8	2,07
1,9	2,30
2,0	2,55
2,1	2,81
2,2	3,09
2,3	3,38
2,4	3,68
2,5	3,99
2,6	4,31
2,7	4,65
2,8	5,00
2,9	5,37
3,0	5,74
3,1	6,13
3,2	6,54
3,3	6,95
3,4	7,38
3,5	7,82

Seinale paigaldatud seadmed	
m (kg)	A _{min} (m ²)
1,224	Piiranguta
1,225	1,43
1,3	1,61
1,4	1,87
1,5	2,15
1,6	2,44
1,7	2,76
1,8	3,09
1,9	3,44
2,0	3,81
2,1	4,20
2,2	4,61
2,3	5,04
2,4	5,49
2,5	5,96
2,6	6,44
2,7	6,95
2,8	7,47
2,9	8,02
3,0	8,58
3,1	9,16
3,2	9,76
3,3	10,38
3,4	11,02
3,5	11,68

Põrandal seisvad seadmed	
m (kg)	A _{min} (m ²)
1,224	Piiranguta
1,225	12,88
1,3	14,50
1,4	16,82
1,5	19,31
1,6	21,97
1,7	24,80
1,8	27,80
1,9	30,98
2,0	34,32
2,1	37,84
2,2	41,53
2,3	45,39
2,4	49,42
2,5	53,63
2,6	58,00
2,7	62,55
2,8	67,27
2,9	72,16
3,0	77,22
3,1	82,46
3,2	87,86
3,3	93,44
3,4	99,19
3,5	105,11