





**ĮSPĖJIMAS**

- Atšildymui paspartinti arba įrangai valyti galima naudoti tik gamintojo rekomenduojamas priemones.
- Prietaisas turi būti laikomas taip, kad būtų apsaugotas nuo mechaninio pažeidimo, gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje nėra nuolat veikiančių užsidegimo šaltinių (pvz., atvirų liepsnų, veikiančio dujinio prietaiso ar veikiančio elektrinio šildytuvo), o patalpos dydis turi atitikti nurodytąjį šiame montavimo vadove.
- Montavimo metu sujungtos aušalo sistemos jungtys turi būti pasiekiamos, kad būtų galima atlikti jų techninę priežiūrą.
- Pakartotinai nenaudokite jau kartą naudotų jungčių.
- Montavimo, techninės priežiūros ir remonto darbai privalo atitikti Daikin nurodymus ir taikytinus teisės aktus (pvz., šalies dujų įstatymus) ir šiuos darbus atlikti gali tik kvalifikuotas asmuo.
- Negalima pradurti arba deginti.
- Žinotina, kad aušalas R32 neturi kvapo.

**REIKALAVIMAI MONTAVIMO VIETAI**

- Vamzdynai turi būti įrengiami kuo trumpesni.
- Vamzdynai turi būti apsaugoti nuo fizinio pažeidimo ir jų negalima montuoti nevėdinamoje erdvėje, jei erdvė mažesnė už minimalų dydį, kaip apibrėžta lentelėje toliau.
- Montuojant pastato viduje (tai taikoma vidaus įrenginiams ir viduje montuojamiems lauko įrenginiams), gali būti taikomas minimalus patalpos grindų plotas. Jis nurodytas grafike dešinėje ir tolesnėje lentelėje. Lentelėje pateikti suapvalinti skaičiai. Norėdami tiksliau nustatyti vertę, galite pasinaudoti dešinėje esančiu grafiku.
- Viduje (oranžerijoje, garaže, įrengimų salėje ir kt.) sumontuotiems lauko įrenginiams imkite ant grindų montuojamų įrenginių vertes. Jei lauko įrenginys sumontuotas 1,8 metro ar didesniu atstumu nuo grindų, galima naudoti ant sienos montuojamiems įrenginiams taikomas vertes.
- Norint nustatyti minimalų grindų plotą, reikia atsižvelgti į bendrą įleisto aušalo kiekį (bendrą vertę, kuri yra iš anksto įleisto aušalo kiekio ① ir papildomai eksploatavimo vietoje įleisto aušalo kiekio ② suma).
- Minimalus grindų plotas [m<sup>2</sup>] nustatomas remiantis tokiais montavimo aukščiais: ant sienos montuojamiems įrenginiams – 1,8 m, ant lubų montuojamiems įrenginiams – 2,2 m.

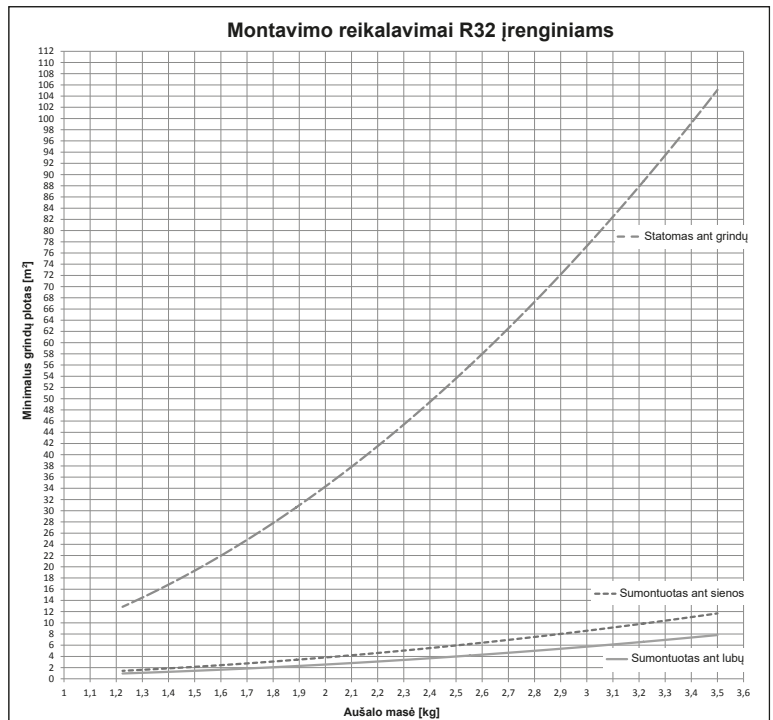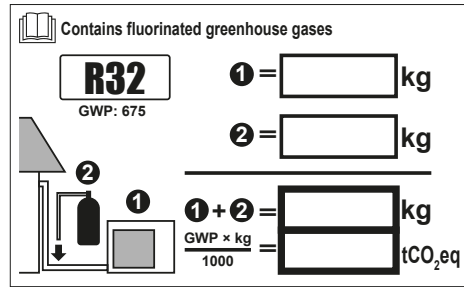

Minimalus grindų plotas viduje montuojamai įrangai  
(taikoma vidaus įrenginiams ir viduje montuojamiems lauko įrenginiams)

Ant lubų montuojami įrenginiai	
m (kg)	A <sub>min</sub> (m <sup>2</sup> )
1,224	Be apribojimų
1,225	0,96
1,3	1,08
1,4	1,25
1,5	1,44
1,6	1,63
1,7	1,84
1,8	2,07
1,9	2,30
2,0	2,55
2,1	2,81
2,2	3,09
2,3	3,38
2,4	3,68
2,5	3,99
2,6	4,31
2,7	4,65
2,8	5,00
2,9	5,37
3,0	5,74
3,1	6,13
3,2	6,54
3,3	6,95
3,4	7,38
3,5	7,82

Ant sienos montuojami įrenginiai	
m (kg)	A <sub>min</sub> (m <sup>2</sup> )
1,224	Be apribojimų
1,225	1,43
1,3	1,61
1,4	1,87
1,5	2,15
1,6	2,44
1,7	2,76
1,8	3,09
1,9	3,44
2,0	3,81
2,1	4,20
2,2	4,61
2,3	5,04
2,4	5,49
2,5	5,96
2,6	6,44
2,7	6,95
2,8	7,47
2,9	8,02
3,0	8,58
3,1	9,16
3,2	9,76
3,3	10,38
3,4	11,02
3,5	11,68

Ant grindų statomi įrenginiai	
m (kg)	A <sub>min</sub> (m <sup>2</sup> )
1,224	Be apribojimų
1,225	12,88
1,3	14,50
1,4	16,82
1,5	19,31
1,6	21,97
1,7	24,80
1,8	27,80
1,9	30,98
2,0	34,32
2,1	37,84
2,2	41,53
2,3	45,39
2,4	49,42
2,5	53,63
2,6	58,00
2,7	62,55
2,8	67,27
2,9	72,16
3,0	77,22
3,1	82,46
3,2	87,86
3,3	93,44
3,4	99,19
3,5	105,11