





VARNING

- Använd inga andra metoder än de som rekommenderas av tillverkaren för att snabba upp avfrostringen eller rengöra utrustningen.
- Enheten ska förvaras i ett rum utan antändningskällor som är kontinuerligt aktiva (till exempel: öppen eld, en gasolvärmare eller ett elektriskt element som är på).
- Får inte punkteras eller brännas.
- Var medveten om att R32-köldmediet inte har någon lukt.

KRAV PÅ INSTALLATIONSUTRYMME

- Så lite rörledningar som möjligt ska installeras.
- Rörledningarna ska skyddas från fysisk skador och får inte installeras i ett oventilerat utrymme, om utrymmet är mindre än den minsta storleken som definieras i tabellen nedan.
- Vid installation inuti en byggnad (detta gäller för inomhusenheter och utomhusenheter som installeras inomhus) kan det krävas en minsta golvyta i rummet. Detta specificeras i kurvan till höger och tabellen nedan. Tabellen innehåller avrundade värden. För en mer exakt bestämning kan värdena fastställas utifrån diagrammet på höger sida.
- För utomhusenheter installerade inomhus (vinterträdgård, garage, maskinrum etc.) ta bestämningen för golvplacerade enheter. Om utomhusenheten installeras på en höjd på 1,8 meter eller mer över marken går det att använda bestämningen för väggmonterade enheter.
- För att fastställa den minsta golvytan behöver den totala köldmediemängden tas i beaktande (totalt värde ③, vilket är summan av påfyllning i förväg ① och ytterligare lokala påfyllningar ②).
- Den minsta golvytan [m²] fastställs baserat på installationshöjden på 1,8m för väggmonterade enheter och 2,2 m för takmonterade enheter.

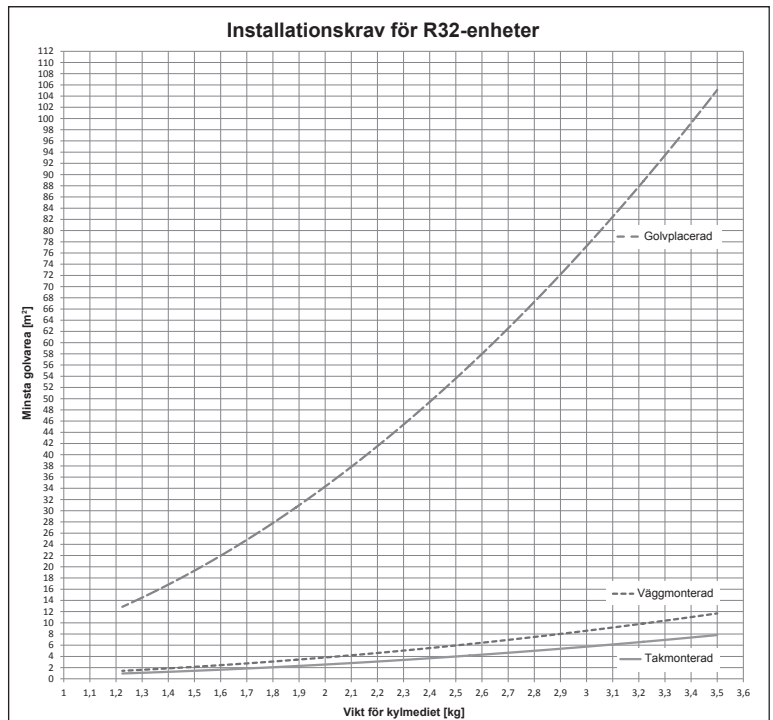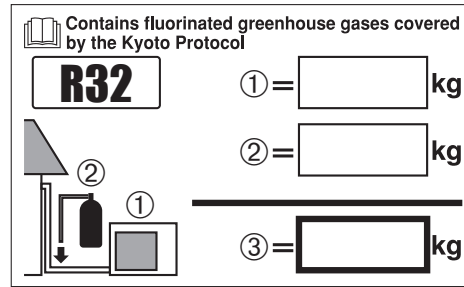

Minsta golvyta för utrustning som installeras inomhus
(gäller inomhusenheter och utomhusenheter som är installerade inomhus)

Takmonterade enheter	
m(kg)	A _{min} (m ²)
1,224	Utan begränsningar
1,225	0,96
1,3	1,08
1,4	1,25
1,5	1,44
1,6	1,63
1,7	1,84
1,8	2,07
1,9	2,30
2,0	2,55
2,1	2,81
2,2	3,09
2,3	3,38
2,4	3,68
2,5	3,99
2,6	4,31
2,7	4,65
2,8	5,00
2,9	5,37
3,0	5,74
3,1	6,13
3,2	6,54
3,3	6,95
3,4	7,38
3,5	7,82

Väggmonterade enheter	
m(kg)	A _{min} (m ²)
1,224	Utan begränsningar
1,225	1,43
1,3	1,61
1,4	1,87
1,5	2,15
1,6	2,44
1,7	2,76
1,8	3,09
1,9	3,44
2,0	3,81
2,1	4,20
2,2	4,61
2,3	5,04
2,4	5,49
2,5	5,96
2,6	6,44
2,7	6,95
2,8	7,47
2,9	8,02
3,0	8,58
3,1	9,16
3,2	9,76
3,3	10,38
3,4	11,02
3,5	11,68

Golvplacerade enheter	
m(kg)	A _{min} (m ²)
1,224	Utan begränsningar
1,225	12,88
1,3	14,50
1,4	16,82
1,5	19,31
1,6	21,97
1,7	24,80
1,8	27,80
1,9	30,98
2,0	34,32
2,1	37,84
2,2	41,53
2,3	45,39
2,4	49,42
2,5	53,63
2,6	58,00
2,7	62,55
2,8	67,27
2,9	72,16
3,0	77,22
3,1	82,46
3,2	87,86
3,3	93,44
3,4	99,19
3,5	105,11