
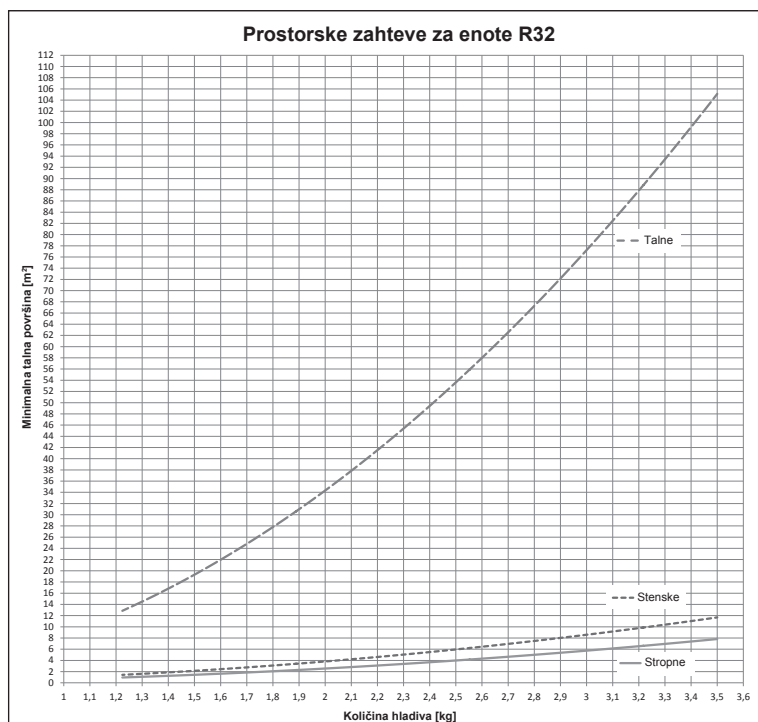


**OPOZORILO****OPOZORILO**

- Ne uporabljajte sredstev za pospeševanje odmrzovanja ali čiščenje opreme, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Napravo hranite v prostoru, v katerem ni virov vžiga, ki neprekinjeno delujejo (kot so odprti plameni, delujoča plinska naprava ali delujoči električni grelnik).
- Ne luknjajte in ne zažigajte opreme.
- Hladivo R32 nima nikakršnega vonja.

**ZAHTEVANI PROSTOR ZA MONTAŽO**

- Napeljava cevi naj bo minimalna.
- Cevi morajo biti zaščitene pred fizičnimi poškodbami in ne smejo biti montirane v neprezračevanem prostoru, če je prostor manjši od minimalne velikosti, navedene v spodnji tabeli.
- Za montažo v objektu (to velja za notranje enote in za zunanje enote, montirane v prostoru) je morda zahtevana minimalna talna površina. To je opredeljeno v grafu na desni in v spodnji tabeli. Številke v tabeli so zaokrožene. Za natančnejšo določitev je vrednosti mogoče ugotoviti iz grafa na desni.
- Za zunanje enote, montirane v prostoru (zimski vrt, garaža, strojnica itd.) glejte podatke za talne enote. Če je zunanja enota montirana na višini 1,8 metra ali več nad tlemi, lahko uporabite podatke za stenske enote.
- Pri določitvi minimalne površine prostora je treba upoštevati skupno količino hladiva (skupna vrednost ③, ki je seštevek količine predhodnega polnjenja ① in količine, dodane na mestu vgradnje ②).
- Minimalna talna površina [m<sup>2</sup>] je opredeljena na podlagi montažne višine 1,8 m pri stenskih enotah in 2,2 m pri stropnih enotah.

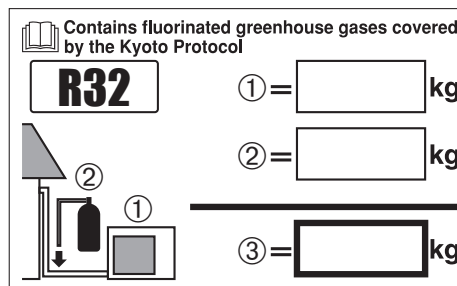

Minimalna talna površina za opremo, montirano v prostoru  
(velja za notranje enote in za zunanje enote, montirane v prostoru)

Stropne enote		Stenske enote		Talne enote	
m (kg)	A <sub>min</sub> (m <sup>2</sup> )	m (kg)	A <sub>min</sub> (m <sup>2</sup> )	m (kg)	A <sub>min</sub> (m <sup>2</sup> )
1,224	Ni omejitvev	1,224	Ni omejitvev	1,224	Ni omejitvev
1,225	0,96	1,225	1,43	1,225	12,88
1,3	1,08	1,3	1,61	1,3	14,50
1,4	1,25	1,4	1,87	1,4	16,82
1,5	1,44	1,5	2,15	1,5	19,31
1,6	1,63	1,6	2,44	1,6	21,97
1,7	1,84	1,7	2,76	1,7	24,80
1,8	2,07	1,8	3,09	1,8	27,80
1,9	2,30	1,9	3,44	1,9	30,98
2,0	2,55	2,0	3,81	2,0	34,32
2,1	2,81	2,1	4,20	2,1	37,84
2,2	3,09	2,2	4,61	2,2	41,53
2,3	3,38	2,3	5,04	2,3	45,39
2,4	3,68	2,4	5,49	2,4	49,42
2,5	3,99	2,5	5,96	2,5	53,63
2,6	4,31	2,6	6,44	2,6	58,00
2,7	4,65	2,7	6,95	2,7	62,55
2,8	5,00	2,8	7,47	2,8	67,27
2,9	5,37	2,9	8,02	2,9	72,16
3,0	5,74	3,0	8,58	3,0	77,22
3,1	6,13	3,1	9,16	3,1	82,46
3,2	6,54	3,2	9,76	3,2	87,86
3,3	6,95	3,3	10,38	3,3	93,44
3,4	7,38	3,4	11,02	3,4	99,19
3,5	7,82	3,5	11,68	3,5	105,11