

DAIKIN



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Проводной адаптер – счетчик времени

EKRP1C12

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>стр.</u>
Содержимое комплекта ЕКРР1С12	2
Наименования деталей	2
Функциональные возможности	3
Монтаж в блоке	3
Электрические соединения	4



ПЕРЕД МОНТАЖОМ СИСТЕМЫ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ, ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ ЕЕ МОЖНО БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

НЕВЕРНЫЙ МОНТАЖ СИСТЕМЫ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, КОРОТКОМУ ЗАМЫКАНИЮ, ПРОТЕЧКАМ, ПОЖАРУ И ДРУГОМУ УЩЕРБУ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ИЗГОТОВЛЕНО КОМПАНИЕЙ DAIKIN И ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ДАННОЙ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. ДОВЕРЯТЬ МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

ЕСЛИ ВОЗНИКНУТ СОМНЕНИЯ ПО ПОВОДУ МОНТАЖА ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ, ОБРАТИТЕСЬ ЗА СОВЕТОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ К ДИЛЕРУ КОМПАНИИ DAIKIN.




МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ДРУГИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО АТТЕСТОВАННЫМ ЭЛЕКТРИКОМ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИМИ И НАЦИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ И ПРАВИЛАМИ.


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИВЕДЕННЫМИ НИЖЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СХЕМАМИ И ИНСТРУКЦИЯМИ.

ПРИ ВСТАВКЕ И ИЗВЛЕЧЕНИИ РАЗЪЕМОВ СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ НЕ ПОГНУТЬ ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ.


СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА EKRП1C12

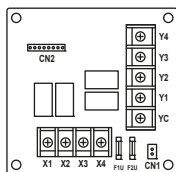

Печатная плата

 

НАИМЕНОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ

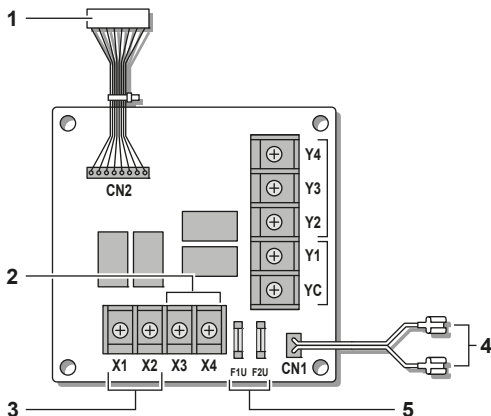

- 1 Разъем для печатной платы внутреннего агрегата
- 2 Соединение для контрольной лампы
- 3 Соединение для счетчика времени
- 4 Электропитание реле управления электрическим нагревателем
- 5 Предохранители 5 А - 250 В

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Индикация работы компрессора
- Индикация работы вентилятора внутреннего агрегата

МОНТАЖ В БЛОКЕ



Не допускается просверливать отверстия в корпусе агрегата для установки дополнительного оборудования.

Для этого можно применять только дополнительное оборудование, поставляемое компанией Daikin.

См. руководство по монтажу внутреннего агрегата или см. справочник дополнительного оборудования, если опция может устанавливаться внутри блока.


Во всех остальных случаях используйте монтажную коробку для монтажа адаптера EKRP.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ




Связка проводов низкого и высокого напряжения не допускается. Во избежание соприкосновения с печатной платой внутреннего агрегата и острыми краями все провода связываются входящими в комплект поставки стяжками.


■ Подключение электропитания

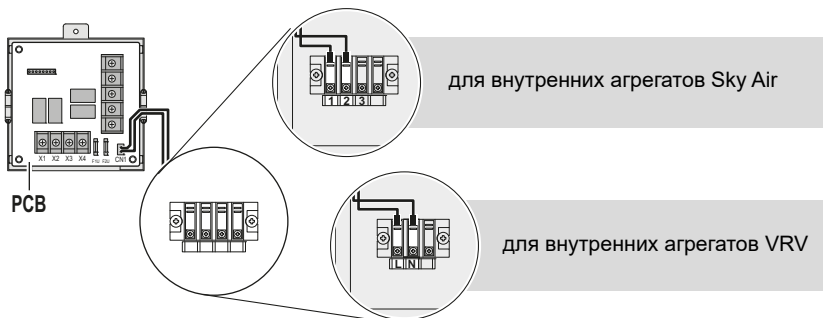

■ Линия связи

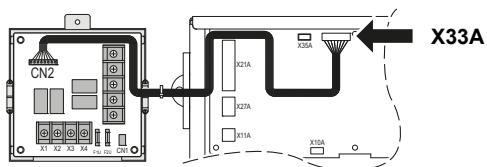


■ Подключение счетчика времени

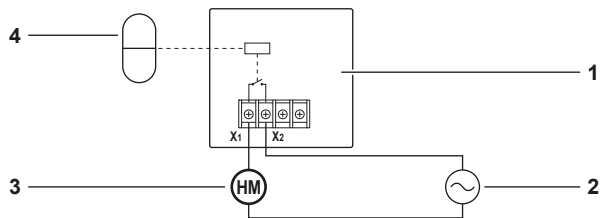


- 1 Печатная плата
- 2 Электропитание для счетчика времени (3 А - 250 В перем. тока/0,3 А - 110 В пост. тока)
- 3 Счетчик времени
- 4 Компрессор

■ Подключение светового индикатора работы

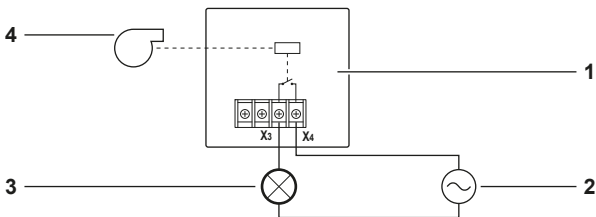

- 1 Печатная плата
- 2 Электропитание для светового индикатора работы (3 А - 250 В перем. тока/0,3 А - 110 В пост. тока)
- 3 Индикатор работы
- 4 Вентилятор

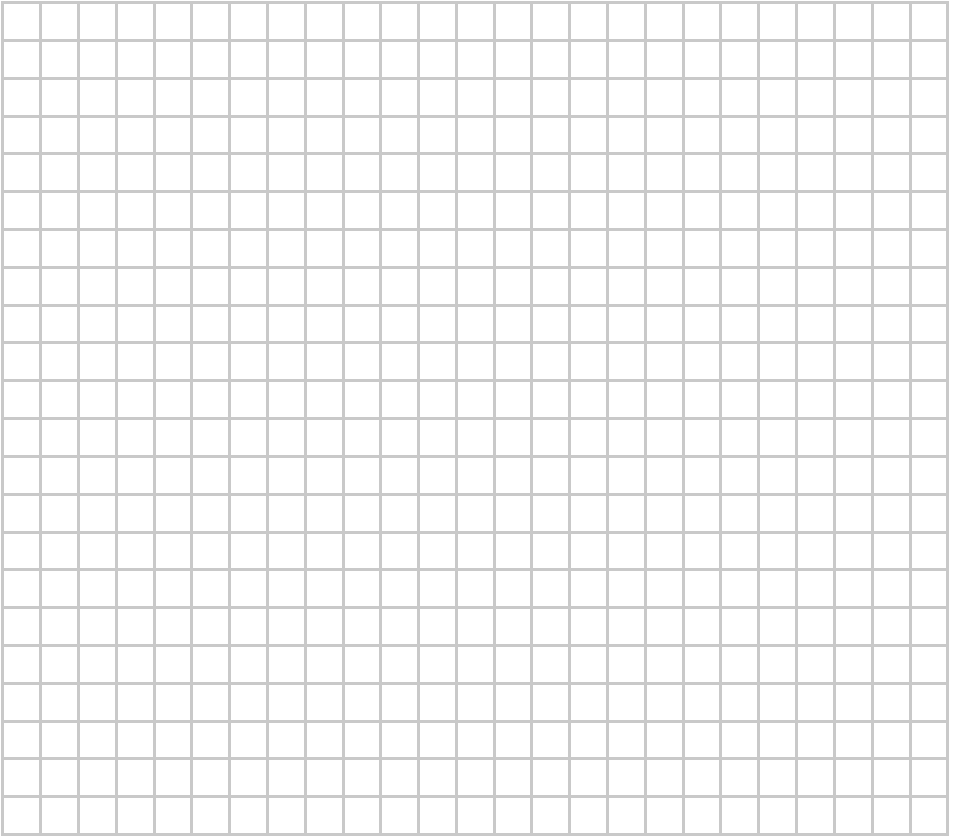

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563695-1