 





Instalační návod

Dálkový ovladač


BRC315D7



 
1




2

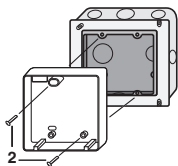


2

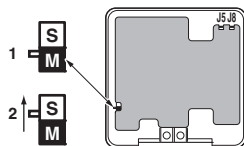


3

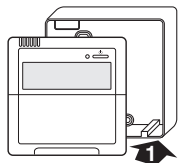


4

 

5

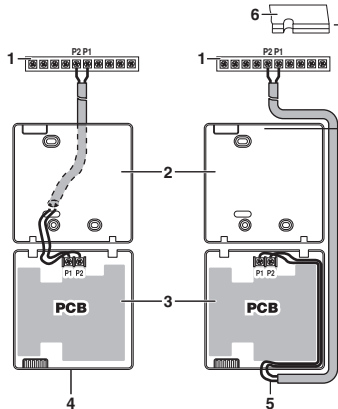

6

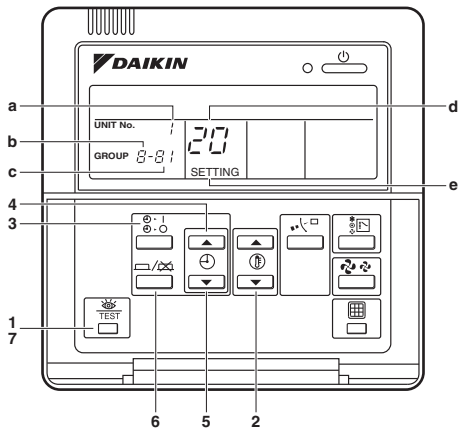

7



PŘED SPUŠTĚNÍM JEDNOTKY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU. NEZAHAZUJTE JI. ULOŽTE SI JI K POZDĚJŠÍMU POUŽITÍ.



NESPRÁVNÁ INSTALACE NEBO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ ČI PŘÍSLUŠENSTVÍ MOHOU ZPŮSOBIT ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZKRAT, NETĚSNOSTI, POŽÁR NEBO JINÉ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ. POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ VYROBENÉ SPOLEČNOSTÍ DAIKIN URČENÉ SPECIÁLNĚ PRO POUŽITÍ S TÍMTO ZAŘÍZENÍM. INSTALACI SI ZAJISTĚTE OD ODBORNÍKA.

NEJSTE-LI SI JISTI S POSTUPEM INSTALACE NEBO POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ, RADU ČI INFORMACE SI VŽDY VYŽÁDEJTE OD SVÉHO PRODEJCE.

Anglický text je originál pokynů. Ostatní jazyky jsou překlady původních pokynů.

Toto zařízené není určeno pro užití vpotenciálně vybušném prostředí.

Sada obsahuje následující díly:

Dálkový ovladač	Vrutý

Hmoždinky	Šrouby

1. Sejměte horní díl dálkového ovladače (Viz obrázek 1)

Zasuňte klinovitý šroubovák do štěrby (1) v dolní části dálkového ovladače (2 místa) a sejměte horní část dálkového ovladače.



Rídící karta PC je instalována v horní části dálkového ovladače. Postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození desky šroubovákem.

2. Upevněte dálkový ovladač (Viz obrázek 2)

- při montáži na otevřeném místě upevněte ovladač pomocí 2 vrutů ($\varnothing 4 \times 30$) a hmoždinek.
- při montáži na chráněném místě upevněte ovladač pomocí 2 šroubů ($M4 \times 16$).

Pro dodávanou spínací skříňku použijte volitelné příslušenství KJB111A nebo KJB211A.

POZNÁMKA K montáži použijte co nejrovnější povrch. Při montáži dbejte na to, abyste přílišným dotažením šroubů nezpůsobili deformaci dolní části dálkového ovladače.

3. Zapojte vnitřní jednotku (Viz obrázek 6)

- 1 vnitřní jednotka
- 2 dolní díl dálkového ovladače
- 3 horní díl dálkového ovladače
- 4 zapojení ze zadu
- 5 zapojení shora
- 6 štípacími kleštěmi apod. vystřihnout potřebnou část tak, aby bylo možné protáhnout vedení

Zapojte vedení v horní části dálkového ovladače ke svorkám P1 a P2 a ke svorkám vnitřní jednotky (P1, P2). (P1 a P2 nemají polaritu.)

POZNÁMKA Při zapojování je třeba vést vedení mimo napájecí kabely, aby se mezi dráty nepřenášel elektrický šum (externí šum).



Specifikace vedení

Typ vodiče	Rozměry
2 drátový	0,75-1,25 mm ²

POZNÁMKA Z kabelu stáhněte ochrannou vrstvu v té části, která prochází vnitřní částí dálkového ovladače (✓). Viz obrázek 5.



4. Znovu nasad'te horní díl dálkového ovladače



Při nasazování horní části dálkového ovladače nesmí dojít k poškození zapojených drátů.

Viz obrázek 4.

Dily začněte sesazovat od úchyty dole.

POZNÁMKA 1. Spinací skříňka a vedení pro zapojení nejsou součástí dodávky.



2. Řídicí karty PC se nikdy nedotýkejte rukou.

Ovládání 1 vnitřní jednotky nebo 1 skupiny vnitřních jednotek 2 dálkovými ovladači

Podle popisu dále nastavte volič MAIN/SUB (Viz obrázek 3).

- 1 Hlavní dálkový ovladač (nastavení z výroby)
- 2 Podřízený dálkový ovladač

1 z dálkových ovladačů nastavte jako "hlavní" a 2. jako "podřízený".

POZNÁMKA 1. Při ovládání jednotky 1 dálkovým ovladačem musí být tento ovladač nastaven jako "hlavní".



2. Dálkový ovladač nastavte před zapnutím napájení.

"88" se rozsvítí po zapnutí napájení zhruba na 1 minutu. Během této doby nelze dálkový ovladač používat.



 
 

 

5. Nastavení

Je-li na vnitřní jednotce instalováno volitelné příslušenství, může být nutné změnit nastavení vnitřní jednotky. Pokyny viz návod k obsluze volitelného příslušenství.

Viz obrázek 7.


- a Unit No. (číslo jednotky)
- b First Code No. (první č. kódu)
- c Second Code No. (druhé č. kódu)
- d Mode No. (číslo režimu)
- e Field set mode (Režim nastavení)

Postup (Viz obrázek 7)

- 1 V běžném režimu stiskněte tlačítko "" nejméně na 4 sekundy. Ovladač přejde do režimu nastavení (FIELD SET MODE).
- 2 Pomocí tlačítka "" zvolte požadovaný režim (MODE NO.).
- 3 Během skupinového ovládání při nastavení jednotlivých vnitřních jednotek (byl zvolen režim č. 20, 22 a 23) stiskněte tlačítko "" a vyberte číslo vnitřní jednotky (INDOOR UNIT NO.), kterou je třeba nastavit. (Tento postup není třeba, nastavuje-li se celá skupina.)
- 4 Stiskněte horní tlačítko "" a zvolte první číslo kódu (FIRST CODE NO.).
- 5 Stiskněte dolní tlačítko "" a zvolte druhé číslo kódu (SECOND CODE NO.).
- 6 Jednou stiskněte tlačítko "" a tím potvrďte tak stávající nastavení.
- 7 Stiskněte tlačítko "" a vraťte se do běžného režimu (NORMAL MODE).

Příklad


Je-li třeba v případě skupinového nastavení stanovit čas vyčištění vzduchového filtru na silné znečištění (FILTER CONTAMINATION - HEAVY), nastavte číslo režimu MODE NO. na hodnotu "10", první číslo kódu FIRST CODE NO. na hodnotu "0" a druhé číslo kódu SECOND CODE NO. na hodnotu "02".

- POZNÁMKA** 
1. Je-li číslo režimu v závorkách, nastavení se provede ve skupinovém režimu. Vnitřní jednotky lze také nastavovat samostatně.
 2. Hodnota SECOND CODE No. (druhé číslo kódu) je z výroby nastavena na "01".
 3. Provádějte výhradně jen ta nastavení, jež jsou uvedena v tabulce.
 4. Jestliže vnitřní jednotka není vybavena určitou funkcí, příslušné zobrazení se neobjeví.
 5. Při návratu do běžného režimu se na displeji LCD může zobrazit hodnota "88". Dálkový ovladač se inicializuje.
 6. Není možné měnit nastavení prostředím pomocí dálkového ovladače, který je nastaven jako "podřízený".
 7. Změna pracovního režimu nemusí být u některých modelů k dispozici.
 8. U typů FWF a FWC nenastavujte typ filtru jako standardní filtr.

6. Povolení tlačítka pro změnu provozu

(Viz obrázek 3)

Rozpojením propojky (J8) v pravém horním rohu DPS dálkového ovládání můžete zákazníkovi umožnit změnu provozního režimu pomocí tlačítka změny režimu "F8".

 **POZNÁMKA** Je-li použité centralizované dálkové ovládání, je lepší rozpojením propojky "J8" získat možnost kontroly pomocí kabelového dálkového ovládání.

7. Zapnutí zobrazení automatického režimu topení/chlazení (Viz obrázek 3)

Pokud v normálním stavu vyberete automatický režim, zobrazí se na dálkovém ovladači ikona "F1", ale není zobrazena, když zapnete režim topení nebo chlazení.

Pokud rozpojíte propojku "J5", ikona topení nebo chlazení bude rovněž zobrazena, když bude jednotka v automatickém režimu.

Poznámky

Mode No. (číslo režimu) ^(*)	FIRST CODE NO. (číslo prvního kódu)	Popis nastavení		SECOND CODE NO. (číslo druhého kódu) ^(†)			Tovární nastavení	
				01	02	03	FWF + FWC	další typy FW
				Slabé		Slabé	Slabé	
10(20)	0	Znečištění filtru – silné/mírné (Nastavení časového intervalu zobrazení doby, po které je nutné vzduchový filtr vyčistit) (Nastavení v případě, že je znečištění filtru silné a časový interval zobrazení doby čištění je nutné zkrátit na polovinu)	Filtr s dlouhou životností	Přibližně 2500 hodin	Přibližně 1250 hodin	—	Slabé	
			Standardní filtr	Přibližně 200 hodin	Přibližně 100 hodin			
	1	Filtr s dlouhou životností (nastavení času signalizace filtru)		Filtr s dlouhou životností	—	Standardní filtr ^(*)	Filtr s dlouhou životností	Standardní filtr
	2	Snímač termostatu v dálkovém ovládaní		Použit	Nevyužito	—	Nevyužito	
	3	Časový interval zobrazení času, kdy je nutné filtr vyčistit (nastavení doby, kdy není signalizace filtru zobrazena)		Zobrazit	Nezobrazovat	—	Zobrazit	Nezobrazovat
12(22)	2	Proud vzduchu nad termistorem během vypnutí termostatu		L (LL)	VYPNUTO	Rychlost ventilátoru zvolená pomocí dálkového ovládaní	L (LL)	L
	8	Vstup ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ z vnějšku (nastavení, když má být ovládaní ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ prováděno z vnějšku)		Nucené vypnutí	Provoz zapnutý/vypnutý	Vstup ochranného vybavení	Nucené vypnutí	
13(23)	0	Vysoká rychlost výstupního vzduchu (pro aplikace s vysokými stropy)		≤2,7 m	>2,7 ≤3,0 m	>3,0 ≤3,5 m	≤2,7 m	—
	1	Výběr směru proudění vzduchu (nastavení při nainstalované soupravě těsnících vložek)		proudění 4 směry	proudění 3 směry	proudění 2 směry	proudění 4 směry	—
	4	Rozsah nastavení směru proudění vzduchu		Horní	Normální	Dolní	Normální	—

(*) Nastavení se provede ve skupinovém režimu, pokud však vyberete číslo režimu v závorkách, pokojové jednotky lze nastavit také samostatně.

(†) Číslo SECOND CODE je po dodání z továrny nastaveno na hodnotu "01".

(*) Nelze nastavit na jednotkách FWF a FWC.



4PW64948-1 0000001

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64948-1 10.2010