 





INSTALLATIONSVEJLEDNING


Fjernbetjening



 
1




2

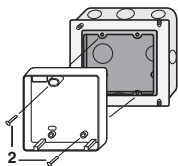


2

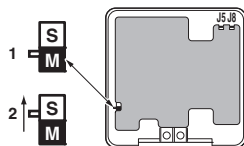


3

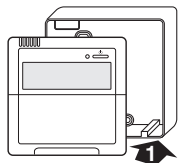

4

 


5

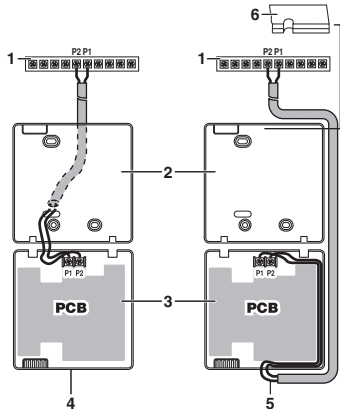

6

5

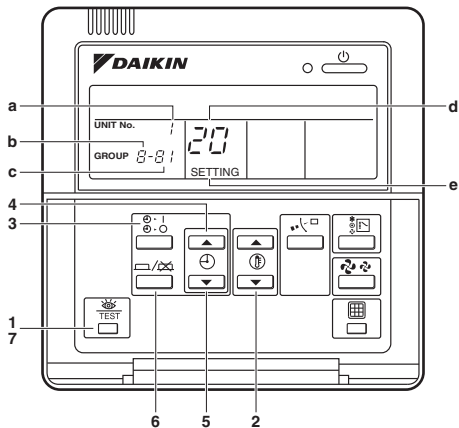

7



LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT, FØR ENHEDEN STARTES. GEM DEN. INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG BRUG.



FORKERT INSTALLATION ELLER MONTERING AF UDSTYRET ELLER TILBEHØRET KAN RESULTERE I ELEKTRISK STØD, KORTSLUTNING, LÆKAGE, BRAND ELLER ANDEN BESKADIGELSE AF UDSTYRET. BRUG KUN TILBEHØR, SOM ER FREMSTILLET AF DAIKIN, DA DET ER SPECIELT UDVIKLET TIL BRUG SAMMEN MED UDSTYRET, OG LAD ALTID EN AUTORISERET MONTØR FORETAGE MONTERINGEN.

KONTAKT DAIKIN OG FÅ RÅD OG VEJLEDNING I TILFÆLDE AF TVIVL OM MONTERING ELLER BRUG AF UDSTYRET.

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

Udstyret er ikke beregnet til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære.

Sættet indeholder følgende dele:

Fjernbetjening	Træskruer

Væg-plugs



Maskinbolte



1. Fjern fjernbetjeningens overdel

(Se figur 1)

Sæt en kærvskruetrækker i indskæringerne (1) i fjernbetjeningens nederste del (2 steder) og fjern fjernbetjeningens overdel.



Printkortet er monteret på fjernbetjeningens overdel. Pas på ikke at beskadige printkortet med kærvskruetrækkeren.

2. Monter fjernbetjeningen (Se figur 2)

- 1 ved synlig montering skal man benytte de 2 medfølgende træskruer (Ø4x30) og plugs til fastgørelse.
- 2 ved skjult montering skal man benytte de 2 medfølgende maskinbolte (M4x16) til fastgørelse.

Anvend tilbehøret KJB111A eller KJB211A til afbryderboksen, der leveres på stedet.

BEMÆRK Vælg det mest plane sted til monteringsoverflade. Pas på ikke at vride fjernbetjeningens nederste del ud af facon ved at overspænde monteringssskruerne.



3. Sæt ledninger i indendørsenheden

(Se figur 6)

- 1 indendørsenhed
- 2 fjernbetjenings nederste del
- 3 fjernbetjenings overdel
- 4 ledninger trukket bagfra
- 5 ledninger trukket fra oven
- 6 lav et hak i den del, som ledningen skal føres igennem, med en bidetang el. lign.

Tilslut terminalerne i toppen af fjernbetjenings overdel (P1, P2) og indendørsenhedens terminaler (P1, P2). (P1 og P2 har ingen polaritet.)

BEMÆRK Træk ledningerne, så der er afstand til strømforsynings ledninger, for at undgå elektrisk støj (ekstern støj).



Ledningsspecifikationer

Ledningstype	Dimension
2-leder	0,75–1,25 mm ²

BEMÆRK Fjern afskærmningen på den del, der skal passere inde i fjernbetjenings kabinet (✓). Se figur 5.



4. Sæt fjernbetjenings overdel på igen



Pas på ikke at klemme ledningerne under monteringen.

Se figur 4.

Montér først klemmerne i bunden.

BEMÆRK 1. Afbryderdåsen og tilslutningsledningerne medfølger ikke.



2. Undgå direkte kontakt med printkortet.

Betjening af 1 indendørsenhed eller 1 gruppe indendørsenheder med 2 fjernbetjeninger

Indstil omskifteren MAIN/SUB som beskrevet nedenfor (Se figur 3).

- 1 Hovedfjernbetjening (main)
(fabriksindstillet)
- 2 Sekundær fjernbetjening (sub)

Indstil den 1 fjernbetjening på "main" og den anden på "sub".

BEMÆRK 1. Ved betjening med 1 fjernbetjening skal denne indstilles på "main".



2. Indstil fjernbetjeningen, før der tændes for strømmen.

"BB" vises i ca. 1 minut, når der tændes for strømmen. I dette tidsrum fungerer fjernbetjeningen ikke.



 
 
 
 

5. Indstillinger på stedet

Hvis der monteres ekstraudstyr på indendørs-enheden, skal dens indstillinger muligvis ændres. Se betjeningsvejledningen til det pågældende udstyr.

Se figur 7.


- a Enhed nr.
- b Første kode nr.
- c Anden kode nr.
- d Tilstand nr.
- e Valgt indstilling

Fremgangsmåde (Se figur 7)

- 1 Tryk på knappen "" i mindst 4 sekunder i normal tilstand, så FIELD SET MODE aktiveres.
- 2 Vælg det ønskede MODE NO. (tilstand) med knappen "".
- 3 Ved gruppestyring med indstilling for hver indendørsenhed (tilstand nr. 20, 22 og 23 er valgt) skal du trykke på "" knappen og vælge det INDOOR UNIT NO. (nr. indendørsenhed), som skal indstilles. (Dette er ikke nødvendigt, når der indstilles gruppevis).
- 4 Tryk på øverste "" knap og vælg FIRST CODE NO (nr. første kode).
- 5 Tryk på nederste "" knap og vælg SECOND CODE NO (nr. anden kode).
- 6 Tryk på knappen "" én gang, og de nuværende indstillinger er SET.
- 7 Tryk på knappen "" for at vende tilbage til NORMAL MODE.

Eksempel

Hvis tidspunktet for rengøring af luftfilteret er indstillet til FILTER CONTAMINATION - HEAVY, skal du under gruppeindstilling indstille MODE NO. til "10", FIRST CODE NO. til "0", og SECOND CODE NO. til "02".

- BEMÆRK** 
1. Indstillingen foretages i gruppe-tilstand, men hvis der er valgt et tilstands-nummer i parentes, kan indendørsenhederne også indstilles individuelt.
 2. SECOND CODE-nummeret er fra fabrikken indstillet til "01".
 3. Foretag kun indstillinger, der er angivet i tabellen.
 4. Vises ikke, hvis indendørsenheden ikke er udstyret med den pågældende funktion.
 5. Når der vendes tilbage til normal tilstand, kan "00" blive vist på LCD'et, hvorved fjernbetjeningen kan initialisere sig selv.
 6. Det er ikke muligt at ændre indstillinger på brugsstedet med den fjernbetjening, der er indstillet til "sub".
 7. For nogle modeller er en ændring af driftstilstanden ikke mulig.
 8. Sæt ikke filtertypen som standardfilter på FWF+FWC-typer.

Driftstilstands-nr. ^(*)	FØRSTE KODE-NR.	Beskrivelse af indstilling		ANDET KODE-NR. ^(†)			Fabriksindstilling		
				01	02	03	FWF + FWC	andre FW-typer	
10(20)	0	Filtertilsmudsning – Høj/Lav (Indstilling af resterende tid indtil rensning af luftfilter) (Indstilling til, når filtertilsmudsningen er høj, og når den resterende tid indtil rensning af luftfilteret skal halveres)	Filter med lang levetid	Lav	Høj	Omkring 2500 timer	Omkring 1250 timer	–	Lav
			Standardfilter			Omkring 200 timer	Omkring 100 timer		
	1	Filtertype med lang levetid (indstilling af tidsangivelse for filtersymbol)	Filter med lang levetid			–	Standardfilter ^(‡)	Filter med lang levetid	Standardfilter
	2	Termostatsensor i fjernbetjening	Anvendes	Anvendes ikke.	–	Anvendes ikke.			
3	Resterende tid indtil rensning af luftfilteret gælder (indstilling af, hvornår filtersymbolet ikke skal vises)	Vis.	Vis ikke.	–	Vis.	Vis ikke.			
12(22)	2	Luftstrøm over termomodstand under termo FRA	L (LL)	SLUKKET	Ventilatorhastighed valgt ved hjælp af fjernbetjening	L (LL)	L		
	8	TIL/FRA-input udefra (indstilling af, hvornår TIL/FRA-funktionen skal aktiveres udefra)	Tvunget frakobling	TIL/FRA-drift	Input beskyttelsesudstyr	Tvunget frakobling			
13(23)	0	Høj hastighed for luftudtag (for høje loftanordninger)	≤2,7 m	>2,7 ≤3,0 m	>3,0 ≤3,5 m	≤2,7 m	–		
	1	Valg af luftstrømsretning (indstilling af, hvornår der er installeret et blokerende filtersæt)	4-vejsgennemstrømning	3-vejsgennemstrømning	2-vejsgennemstrømning	4-vejsgennemstrømning	–		
	4	Indstilling af området for luftstrømsretning	Høj	Normal	Lav	Normal	–		

(*) Indstillingen sker i gruppetilstand. Hvis driftstilstandsnummeret angivet i parentes er valgt, kan indendørsenheder dog også indstilles enkeltvis.

(†) ANDET KODE-nummer sættes til "01", når enheden forlader fabrikken.

(‡) Kan ikke vælges på FWF- og FWC-enheder.



4PW64948-1 0000001

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64948-1 10.2010