

 
DAIKIN




Priručnik za postavljanje

Daljinski upravljač


BRC315D7




1

 


2

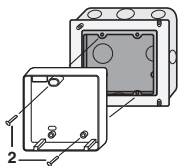


2

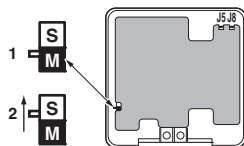


3

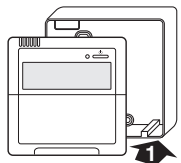


4

 

5

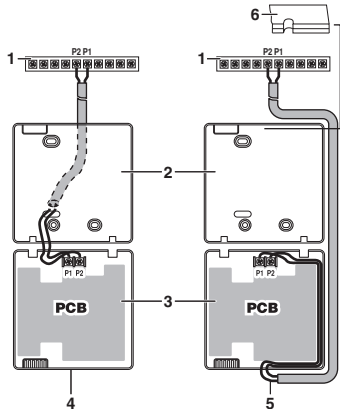

6

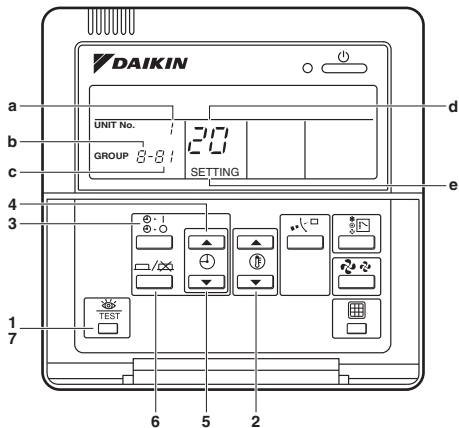

7



OVAJ PRIRUČNIK PROČITAJTE PAŽLJIVO PRIJE POKRETANJA UREĐAJA. NEMOJTE GA BACITI. ČUVAJTE GA ZA DALJNJU UPOTREBU.



NEPRAVILNO POSTAVLJANJE ILI PRIČVRŠĆIVANJE OPREME ILI PRIBORA MOŽE IZAZVATI UDAR STRUJE, KRATKI SPOJ, PROCURIVANJE, POŽAR ILI DRUGA OŠTEĆENJA OPREME. UPOTRIJEBITE SAMO ONAJ PRIBOR KOJEG JE PROIZVEO DAIKIN I KOJI JE IZRAĐEN POSEBNO ZA UPOTREBU SA TOM OPREMOM I NEKA GA INSTALIRA STRUČNJAK

AKO STE NESIGURNI U POSTUPAK POSTAVLJANJA ILI UPOTREBE, UVIJEK SE OBRATITE VAŠEM DOBAVLJAČU ZA SAVJET I INFORMACIJU.

Engleski tekst je originalna uputa. Ostali jezici su prijevodi originalne upute.

Uređaj se ne smije postavljati ni koristiti u prostoru gdje je moguća eksplozivna atmosfera.

Komplet sadrži sljedeće dijelove:

| Daljinski upravljač | Vijci za drvo |
|---------------------|---------------|
| | |

Zatici za zid



Strojni vijci



1. Skinite gornji dio daljinskog upravljača (Vidi sliku 1)

Umetnite obični odvijač u utore (1) donjeg dijela daljinskog upravljača (2 mjesta) i skinite gornji dio daljinskog upravljača.



PC ploča smeštena je na gornjem dijelu daljinskog upravljača. Pazite da odvijačem ne oštetite ploču.

2. Pričvrstite daljinski upravljač (Vidi sliku 2)

- 1 Za izbočeno postavljanje, pričvrstite sa 2 priložena vijka za drvo (Ø4x30) i zatika.
- 2 za priljubljenost postavljanje, pričvrstite sa 2 priložena strojna vijka (M4x16).

Za razvodnu kutiju, koju ne isporučuje Daikin, upotrijebite opcijski pribor KJB111A ili KJB211A.

NAPOMENA Za postavljanje odaberite najravniju površinu. Pazite da ne iskrivite oblik donjeg dijela daljinskog upravljača prejakim zatezanjem vijaka za postavljanje.



3. Spojite žice na unutarnju jedinicu

(Vidi sliku 6)

- 1 unutarnja jedinica
- 2 donji dio daljinskog upravljača
- 3 gornji dio daljinskog upravljača
- 4 ožičeno sa stražnje strane
- 5 ožičeno odozgo
- 6 načinite urez za prolaz ožičenja, klijestama, itd.

Spojte priključke na vrhu gornjeg dijela daljinskog upravljača (P1, P2) i priključke unutarnje jedinice (P1, P2). (P1 i P2 nemaju polariteta.)

NAPOMENA Prilikom spajanja, postavite ožičenje dalje od ožičenja napajanja kako biste izbjegli primanje električnih smetnji (vanjske smetnje).

Specifikacije ožičenja

| Tip ožičenja | Dimenzija |
|--------------|---------------------------|
| 2 žice | 0,75-1,25 mm ² |

NAPOMENA Ogulite zaštitu na dijelu koji treba proći u unutrašnjost kućišta daljinskog upravljača (✓). Pogledajte u slici 5.

4. Ponovo pričvrstite gornji dio daljinskog upravljača



Pazite da prilikom pričvršćivanja ne uštipnete ožičenje.

Pogledajte slici 4.

Namještanje počnite od graničnika na dnu.

NAPOMENA 1. Razvodna kutija i žice za spajanje nisu uključeni u isporuci.



2. Ne dodirujte tiskanu pločicu kruga izravno rukom.

Ako 1 unutarnjom jedinicom ili 1 grupom unutarnjih jedinica upravljate s 2 daljinska upravljača

Promijenite podešavanje prekidača za izmjenu GLAVNI/SPOREDNI kako je dole opisano (Vidi sliku 3).

- 1 Glavni daljinski upravljač (tvornički podešeno)
- 2 Sporedni upravljač

Namjestite 1 daljinski upravljač na "glavni" a drugi na "sporedni".

NAPOMENA 1. Ako upravljate 1 daljinskim upravljačem,



svakako ga podesite na "glavni".
2. Daljinski upravljač namjestite prije uključivanja napajanja.

"88" je prikazano tokom 1 minute kada se napajanje uključí. Za to vrijeme daljinski upravljač ne radi.








5. Podešavanje sustava

Ako su na unutarnju jedinicu postavljeni opcijski dijelovi, možda će biti potrebno promijeniti podešavanja unutarnje jedinice. Pogledajte u priručnik sa uputama za svaki opcijski dio.

Pogledajte u [slici 7](#).

- a Jedinica BR
- b Prvi kôd BR
- c Drugi kôd BR
- d Mod BR
- e Mod pogonskog podešavanja

Postupak (Vidi sliku 7)

- 1 Kada ste u normalnom modu, držite pritisnutu tipku "" najmanje 4 sekunde i ući ćete u MOD POGONSKOG PODEŠAVANJA.
- 2 Pomoću tipke "" odaberite željeni MOD BR.
- 3 U toku grupnog upravljanja, kada podešavate za svaku unutarnju jedinicu (odabrani su mod br. 20, 22 i 23), pritisnite tipku "" i odaberite UNUTARNJA JEDINICA BR za podešavanje. (Taj postupak je nepotreban kada podešavate grupno).
- 4 Pritisnite gornju tipku "" i odaberite PRVI KÔD BR.
- 5 Pritisnite donju tipku "" i odaberite DRUGI KÔD BR.
- 6 Pritisnite jednom tipku "" i predpodešena podešavanja su postavljena.
- 7 Pritisnite tipku "" da se vratite u NORMALNI MOD.

Primjer

Ako je podešavanje grupno, a vrijeme za čišćenje filtra za zrak je postavljeno na ZAPRLJANJE FILTRA-JAKO, podesite MOD BR. na "10", PRVI KÔD BR. na "0", i DRUGI KÔD BR. na "02".

NAPOMENA



1. Podešavanje se izvodi u grupnom modu, međutim, ako je odabran broj moda unutar zagrada, unutarnje jedinice se također mogu podešavati pojedinačno.
2. DRUGI KÔD broj je tvornički postavljen na "01" prilikom otpreme.
3. Nemojte raditi nikakva podešavanja koja nisu dana u tablici.
4. Ne prikazuje se ako unutarnja jedinica nije opremljena tom funkcijom.
5. Kada se vratite u normalni mod, na zaslonu će možda biti "88", kako bi se upravljač mogao samoinicijalizirati.
6. Tvornička podešavanja nije moguće mijenjati ako je daljinski upravljač postavljen na "sub".
7. Promjena načina rada možda nije dostupna na nekim modelima.
8. Nemojte postavljati vrstu filtra kao standardnu na vrstama FWF+FWC.

| Br. načina rada ^(*) | BR. PRVOG KODA | Opis podešavanja | | BR. DRUGOG KODA ^(†) | | | Tvorničke postavke | | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---|-------------------|
| | | | | 01 | 02 | 03 | FWF + FWC | ostale FW vrste | | |
| 10(20) | 0 | Zaprjanje filtra - jako/slabo (Podešavanje vremena razmaka za čišćenje filtra zraka u prikazu vremena) | Dugotrajni filter | Lagano | Približno 2500 sati. | Jako | Približno 1250 sati. | Lagano | | |
| | | (Podešavanje u slučajevima kada je zaprjanje filtra jako, a vrijeme razmaka za čišćenje filtra u prikazu vremena mora biti prepolovljeno) | Standardni filter | | Približno 200 sati. | | Približno 100 sati. | | | |
| | 1 | Vrsta dugotrajnog filtra (podešavanje oznake vremena na zaslonu prikaza filtra) | Dugotrajni filter | | — | Standardni filter ^(*) | Dugotrajni filter | | | Standardni filter |
| | 2 | Senzor termostata u daljinskom upravljaču | Upotrebljava se | | Ne upotrebljava se | — | Ne upotrebljava se | | | |
| | 3 | Brojač čišćenja filtra za vrijeme razmaka u prikazu vremena (podešavanje za slučajeve kada se zaslon filtra ne prikazuje) | Prikaži | | Ne prikazuju | — | Prikaži | Ne prikazuju | | |
| 12(22) | 2 | Tok zraka preko otpornika topline dok je grijanje isključeno | | L (LL) | | ISKLJ | Brzina rada ventilatora odabrana preko daljinskog upravljača | L (LL) | L | |
| | 8 | Vanjski ulaz za UKLJ./ISKLJ. (podešavanje u slučajevima kada se izvana mora upravljati prinudnim UKLJ./ISKLJ.) | Prinudni ISKLJ. | | Rad UKLJ./ISKLJ. | | Ulaz za zaštitnu opremu | Prinudni ISKLJ. | | |
| 13(23) | 0 | Velika brzina izlaza zraka (za izvedbe na visokim stropovima) | | ≤2,7 m | | >2,7 ≤3,0 m | >3,0 ≤3,5 m | ≤2,7 m | — | |
| | 1 | Odabir smjera strujanja zraka (podešavanje za slučajeve kada je postavljen set podloški za blokiranje) | | 4-smjerno strujanje | | 3-smjerno strujanje | 2-smjerno strujanje | 4-smjerno strujanje | — | |
| | 4 | Podešavanje raspona smjera strujanja zraka | | Visoko | | Standardno | Nisko | Standardno | — | |

(*) Podešavanje se provodi u automatskom načinu rada, međutim, ako je odabran broj unutar zagrada, unutarnja jedinica može se i pojedinačno podešiti.

(†) Broj DRUGOG KODA je postavljen na "01" prilikom isporuke iz tvornice.

(*) Ne može se odabrati na jedinicama FWF i FWC.



4PW64948-1 0000001

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64948-1 10.2010