 





Szerelési kézikönyv


Távírányító



 
1




2

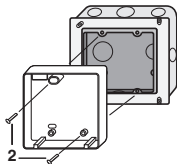


2

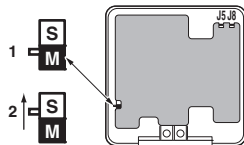


3

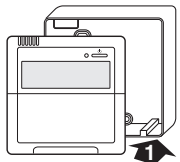


4

 

5

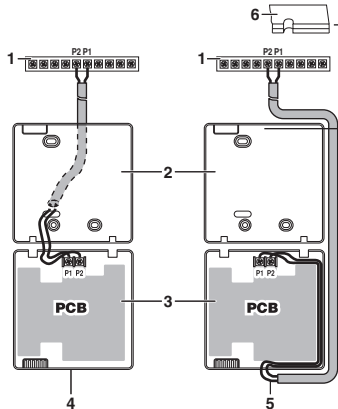

6

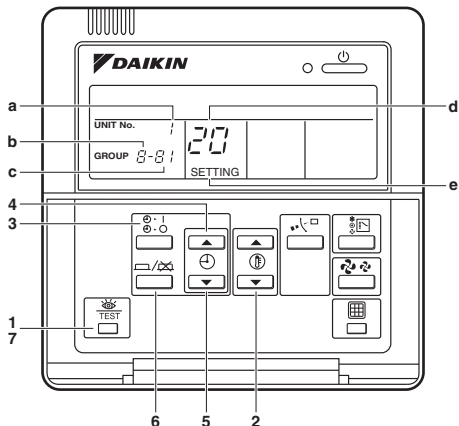

7



OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET FIGYELMESEN, MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET BEKAPCSOLNÁ. NE DOBJA EL! ŐRIZZE MEG, KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉG LEHET RÁ.



A BERENDEZÉS VAGY TARTOZÉKAI NEM MEGFELELŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE VAGY CSATLAKOZTATÁSA ÁRAMÜTÉS, RÖVIDZÁRLATOT, SZIVÁRGÁST VAGY TŰZET OKOZHAT, ILLETVE A BERENDEZÉS EGYÉB KÁROSODÁSÁT. CSAK DAIKIN GYÁRTMÁNYÚ TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJON, MELYEKET A BERENDEZÉSHÉZ TERVEZTEK, ÉS A BESZERELÉST BÍZZA SZAKEMBERRE.

HA KÉTELYEI VANNAK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSSEL VAGY A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN, KÉRJEN TANÁCSOT VAGY INFORMÁCIÓT A FORGALMAZÓTÓL.

Az útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

A berendezés nem használható robbanásveszélyes környezetben.

A készlet az alábbi alkatrészekből áll:

Távírányító	Facsarvak

Típlik	Csavarok

1. Vegye le a távírányító felső részét

(Lásd: 1. ábra)

Helyezzen egy egyenes csavarhúzóat a távírányító alsó felének hornyába (1) (2 helyen), és távolítsa el a távírányító felső részét.



A PCB panel a távírányító felső feléhez van erősítve. Vigyázzon hogy ne sértse meg a panelt a csavarhúzóval!

2. Erősítse fel a távírányítót

(Lásd: 2. ábra)

- külső felerősítésnél használja a mellékelt 2 darab facsarvart (Ø4x30) és a típliket.
- süllyesztett beszerelésnél használja a mellékelt 2 csavart (M4x16).

A nem tartozék kapcsolódobozhoz használja a külön rendelhető KJB111A vagy KJB211A tartozékot.

MEGJEGYZÉS A felerősítés helyeül válassza a lehető legsimább felületet. Figyeljen, hogy a távírányító alsó fele ne deformálódjon el a rögzítőcsavarok túlhúzása miatt.



3. Kábelezze be a beltéri egységet

(Lásd: 6. ábra)

- 1 beltéri egység
- 2 a távirányító alsó része
- 3 a távirányító felső része
- 4 vezeték hátulról
- 5 vezeték felülről
- 6 vágjon helyet az alkatrészben a kábelek számára pl. fogóval

Kösse össze a távirányító felső részén a csatlakozókat (P1, P2) a beltéri egység kivezetéseivel (P1, P2). (A P1-nek és a P2-nek nincs polaritása.)

MEGJEGYZÉS A vezetékeket vezesse a tápfeszültség kábeleitől távol, hogy elkerülje az elektromos zajokat (külső zajt).



A vezeték adatai

Vezetéktípus	Méret
2 eres	0,75–1,25 mm ²

MEGJEGYZÉS Fejtsz le a kábelburkolatot arról a szakaszcsonról, amelyik a távirányító tokján belülre kerül (✓). Lásd 5. ábra.



4. Tegye vissza a távirányító felső részét



Figyeljen, hogy ne lapítsa meg a vezetékeket a szerelés közben.

Lásd: 4. ábra.

Először az alsó pöcköket illessze a helyükre.

MEGJEGYZÉS 1. A kapcsolódoboz és az összekötő vezetékek nem tartozékok.



2. Ne érjen kézzel a PCB panelhez!

Ha 2 távirányító vezérel 1 beltéri egységet vagy beltéri egységeket 1 csoportját

Állítsa át a MAIN/SUB (fő/segéd) váltás kapcsolót az alábbiak szerint (Lásd: 3. ábra).

- 1 Fő távirányító (gyári beállítás)
- 2 Segéd távirányító

Az 1 távirányítót "main"-re (fő), a másikat "sub"-ra (segéd) kell állítani.

MEGJEGYZÉS 1. Ha 1 távirányítóval vezérik az egységet, akkor azt "main"-re (fő) kell állítani.

2. A távirányítót az áram alá helyezés előtt állítsa be!



"BB" jelenik meg körülbelül 1 percig, ha a tápfeszültséget bekapcsolják. Ez idő alatt a távirányító nem működik.


 



 

5. Helyszíni beállítások

Ha a beltéri egységen külön rendelhető tartozékok vannak, akkor szükség lehet a beltéri egység beállításának módosítására. Lásd a külön rendelhető tartozékok szerelési kézikönyvét.

Lásd 7. ábra.

- a Egység száma
- b Első kódszám
- c Második kódszám
- d Mód szám
- e Külső beállítás üzemmód

Eljárás (Lásd: 7. ábra)

- 1 Normál módban nyomja meg a "" gombot legalább 4 másodpercig, hogy külső beállítás üzemmódba lépjen.
- 2 Válassza ki a kívánt MODE NO. értéket a "" gombbal.
- 3 Csoportos vezérlésnél, amikor a beállítás beltéri egységenként történik (20, 22 és 23 mód szám lett kiválasztva), nyomja meg a "" gombot, és válassza az "INDOOR UNIT NO." beállítását. (Erre a műveletre nincs szükség a csoportos beállításnál.)
- 4 Nyomja meg a "" felső gombot, és válassza a FIRST CODE NO. beállítását.
- 5 Nyomja meg a "" alsó gombot, és válassza a SECOND CODE NO. beállítását.
- 6 Nyomja meg egyszer a "" gombot, ezzel a beállítások tárolva lettek.
- 7 Nyomja meg a "" gombot a normál módba való visszatéréshez.

Példa

Ha csoportos beállítás közben a "levegőszűrő tisztítása esedékes beállítás "SZÜRŐSZENNYEZÉS-ERŐS"-re van állítva, a "SET MODE NO." 10-re, a "FIRST CODE NO." 0-ra, a "SECOND CODE NO." pedig 02-re.



- MEGJEGYZÉS**
1. A beállítás csoportos módban történik, de ha a zárójelek közé foglalt mód számot választják, a beltéri egységeket egyedileg is be lehet állítani.
 2. A SECOND CODE szám gyári beállítása 01.
 3. Csak a táblázatban megadott beállításokkal dolgozzon!
 4. Nem jelenik meg, ha a beltéri egység nem rendelkezik azzal a funkcióval.
 5. Normál módba való visszatéréskor a "BB" jelzés jelenhet meg a kijelzőn, mutatva, hogy a távirányító inicializálja magát.
 6. A segéd távirányító helyszíni beállításait nem lehet módosítani.
 7. Az üzemmódváltás bizonyos modellek esetében nem érhető el.
 8. A szűrőtípust FWF+FWC típusok esetében ne állítsa normál szűrőre.

Mód- szám ^(*)	ELSŐ KÓD- SZÁM	A beállítás leírása		MÁSODIK KÓDSZÁM ^(†)			Gyári beállítás	
				01	02	03	FWF + FWC	egyéb FW- tipusok
10(20)	0	A levegőszűrő szennyeződése – Komoly/Enyhe (A levegőszűrő-tisztításig hátralévő idő kijelzésének időköz-beállítása) (Arra szolgáló beállítás, ha a levegőszűrő komoly szennyeződése áll fenn, és a levegőszűrő-tisztításig hátralévő idő kijelzésének időköz-beállítását meg kell felelni)	Hosszú-élettar- tamú szűrő	Enyhe	Kb. 2500 óra	Kb. 1250 óra	—	Enyhe
			Normál szűrő					
	1	Hosszú életartamú szűrőtípus (a szűrő jelzés kijelzési idejének beállítása)	Hosszú élettar- tamú szűrő	—	Normál szűrő ^(‡)	Hosszú élettar- tamú szűrő	Normál szűrő	
	2	A távirányító hőmérséklet-érzékelője	Használt	Nem használt	—	Nem használt		
3	A levegőszűrő-tisztításig hátralévő idő kijelzésének időközszámlálója (arra szolgáló beállítás, ha a szűrő jelzés nem jelenik meg)	Megjelenik	Nem jelenik meg	—	Megjelenik	Nem jelenik meg		
12(22)	2	Levegőfűtés a termosztoron felül fűtés KI esetén	L (LL)	KI	A távirányítón kiválasztott ventilátor-sebesség		L (LL)	L
	8	Külső BE/KI bemenet (a kényszerített BE/KI kívülről történő működtetésének beállítása)	Kényszerített KI	BE/KI üzemmód	Védőberendezés bemenete		Kényszerített KI	
13(23)	0	Nagy levegőkimeneti sebesség (magas mennyeztető kialakítások esetében)	≤2,7 m	>2,7 ≈3,0 m	>3,0 ≈3,5 m	≤2,7 m	—	
	1	A levegőáramlás irányának kiválasztása (arra szolgáló beállítás, ha blokkolóbetét-készlet fel lett szerelve)	4-irányú áramlás	3-irányú áramlás	2-irányú áramlás	4-irányú áramlás	—	
	4	Levegőáramlás iránytartományának beállítása	Felső	Normál	Alsó	Normál	—	

(*) A beállítás csoportos üzemmódban történik, a zárójelek közötti módszám kiválasztása esetén azonban a beltéri egységek külön-külön is beállíthatók.

(†) A MÁSODIK KÓDSZÁM gyári alapbeállítása "01".

(‡) FWF és FWC egységeken nem választható ki.



4PW64948-1 0000001

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64948-1 10.2010