 





INSTALLERINGSHÅNDBOK


Fjernkontroll



 
1




2

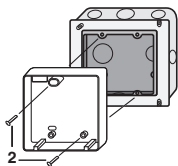


2

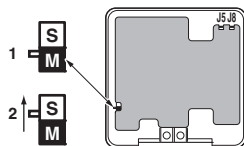


3

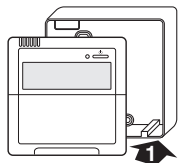


4

 

5

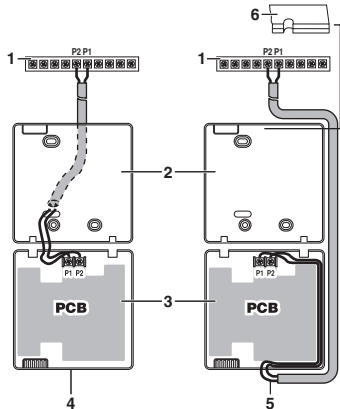

6

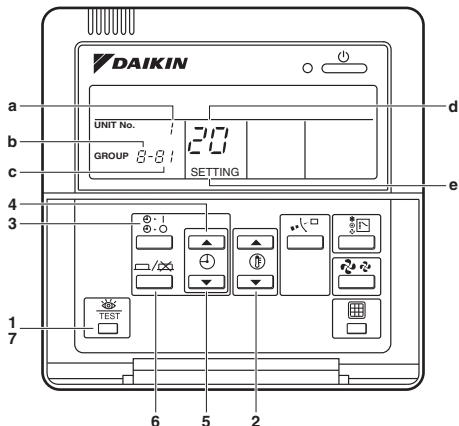

7



LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR ANLEGGET STARTES OPP. HÅNDBOKEN MÅ IKKE KASTES. HA DEN I ARKIVET FOR FREMTIDIG REFERANSE.





HVIS DET GJØRES FEIL VED MONTERING ELLER TILKOPLING AV ANLEGGET ELLER TILBEHØR TIL ANLEGGET, KAN DET FØRE TIL OVERLEDNING OG DET VIL VÆRE FARE FOR Å FÅ ELEKTRISK STØT. DET KAN OPPSTÅ LEKKASJE, BRANN ELLER ANNEN SKADE PÅ ANLEGGET. DET MÅ KUN BRUKES ORIGINALT TILBEHØR FRA DAIKIN. TILBEHØRET MÅ ALLTID MONTERES AV FAGMANN.

NÆRMESTE FORHANDLER BISTÅR MED RÅD OG VEILEDNING OM DU HAR SPØRSMÅL OM MONTERING ELLER BRUK AV ANLEGGET.

Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelseter av originalinstruksjonene.

Utstyret er ikke ment brukt på steder der det kan forekomme eksplosjoner.

Settet inneholder følgende deler:

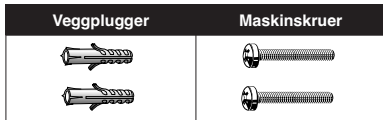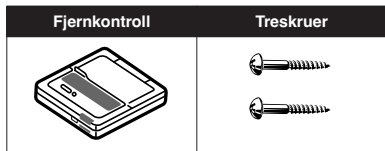

1. Ta av øvre del av fjernkontrollen

(Se figur 1)

Sett en skrutrekker i sporene (1) i nedre del av fjernkontrollen (2 steder) og ta av øvre del av fjernkontrollen.



Kretskortet er montert i øvre del av fjernkontrollen. Pass på at du ikke skader kortet med skrutrekkeren.

2. Fest fjernkontrollen (Se figur 2)

- 1 For åpen montering festes den med de 2 vedlagte treskruene (Ø4x30) og pluggen.
- 2 For innfelt montering festes den med de 2 vedlagte maskinskruene (M4x16).

Til kopplingsboks som kjøpes lokalt brukes tilbehør KJB111A eller KJB211A.



NB! Velg et så flatt sted som mulig til monteringsflate. Pass på at du ikke misformer nedre del av fjernkontrollen ved å trekke til festeskruene for hardt.

3. Kople til innendørsenheten (Se figur 6)

- 1 innendørsenhet
- 2 nedre del av fjernkontrollen
- 3 øvre del av fjernkontrollen
- 4 tilkoplek fra baksiden
- 5 tilkoplek fra toppen
- 6 lag hakk for ledningene med knipetang e.l.

Kople sammen kontaktene på toppen av øvre del av fjernkontrollen (P1, P2) og kontaktene på innendørsenheten (P1, P2). (P1 og P2 har ikke polaritet.)

NB! Ved tilkøpling av ledningene må ledningene legges unna strømtilførselsledningen for å unngå elektrisk støy (ekstern støy).



Kablingsspesifikasjoner

Ledningstype	Dimensjon
2-leder	0,75–1,25 mm ²

NB! Trekk av skjermingen på den delen som skal gjennom innsiden av fjernkontrollens hus (✓). Se figur 5.



4. Sett tilbake øvre del av fjernkontrollen



Pass på at ledningen ikke kommer i klem.

Se figur 4.

Begynn først med å feste fra klemmene nederst.

NB!



1. Koplingsboks og ledning for tilkøpling er ikke inkludert.
2. Ikke ta direkte på kretskortet.

Hvis du skal styre 1 innendørsenhet eller 1 gruppe innendørsenheter med 2 fjernkontroller

Endre bryterinnstilling for MAIN/SUB som beskrevet under (Se figur 3).

- 1 Main-fjernkontroll (fabrikkinnstilt)
- 2 Sub-fjernkontroll

Still den 1 fjernkontrollen på "main" og den andre på "sub".

NB!



1. Hvis du bruker 1 fjernkontroll, må du sørge for å stille den på "main".
2. Still fjernkontrollen før du slår på strømmen.

"88" vises ca. 1 minutt når strømmen slås på.
Fjernkontrollen kan ikke brukes mens dette pågår.



 




5. Innstillinger på installasjonsstedet

Hvis det monteres tilbehør på innendørsenheten, må innendørsenhetens innstilling eventuelt endres. Se bruksanvisningen for hvert tilbehør.

Se figur 7.

- a Enhet NR.
- b Første kode NR.
- c Andre kode NR.
- d Modus NR.
- e Modus for innstilling på stedet

Prosedyre (Se figur 7)

- 1 I normal modus trykker du på ""-knappen i minst 4 sekunder, så kommer du inn i MODUS FOR INNSTILLING PÅ STEDET.
- 2 Velg ønsket MODUS NR. med ""-knappen.
- 3 Hvis du stiller hver innendørsenhet under gruppekontroll (modus nr. 20, 22 og 23 er valgt), trykker du på ""-knappen og velger INNENDØRSENHET NR. som skal stilles. (Dette er ikke nødvendig når du stiller gruppe.)
- 4 Trykk på den øvre ""-knappen og velg FØRSTE KODE NR.
- 5 Trykk på den nedre ""-knappen og velg ANDRE KODE NR.
- 6 Trykk én gang på ""-knappen, så er gjeldende innstillinger STILT.
- 7 Trykk på ""-knappen for å gå tilbake til NORMAL MODUS.

Eksempel

Hvis det under gruppeinnstilling og tiden for å rengjøre luftfilteret er stilt på FILTERFORURENSNING - KRAFTIG, STILL MODUS NR. på "10", FØRSTE KODE NR. på "0" og ANDRE KODE NR. på "02".

NB!



1. Innstilling utføres i gruppemodus, men hvis modusnummeret i parentes er valgt, kan også innendørsenheter stilles individuelt.
2. ANDRE KODE NR. er stilt på "01" fra fabrikk.
3. Ikke foreta innstillinger som ikke er angitt i tabellen.
4. Vises ikke dersom innendørsenheten ikke er utstyrt med den funksjonen.
5. Når du går tilbake til normal modus kan "BB" vises på displayet for at fjernkontrollen skal initialisere seg selv.
6. Det er ikke mulig å endre innstillinger på den fjernkontrollen som er stilt som "sub".
7. Endring av driftsmodus kan kanskje ikke gjøres på enkelte modeller.
8. Ikke angi filtertypen som standardfilter på typene FWF+FWC.

Modus-nr. ^(*)	FØRSTE KODENR.	Beskrivelse av innstilling		ANDRE KODENR. ^(†)			Fabrikkinnstilling		
				01	02	03	FWF+FWC	andre FW-typer	
10(20)	0	Filterforurensning – høy/lett (Innstilling for intervall mellom beskjeder om å rengjøre luftfilteret) (Innstilling for høy filterforurensning, intervallet for beskjed om rengjøring av luftfilteret må halveres)	Filter med lang levetid	Lett	Høy	Ca. 2500 timer	Ca. 1250 timer	–	Lett
			Standardfilter			Ca. 200 timer	Ca. 100 timer		
	1	Filtertype med lang levetid (innstilling av angivelsestidspunkt for filtermelding)		Filter med lang levetid	–	Standardfilter ^(‡)	Filter med lang levetid	Standardfilter	
	2	Termostattøler i fjernkontroll		Bruk	Brukes ikke	–	Brukes ikke		
3	Tallintervall for intervall for angivelse av tidspunkt for rengjøring av filter (innstilling for når filtermeldingen ikke skal vises)		Visning	Ikke vis	–	Visning	Ikke vis		
12(22)	2	Luftstrøm over termistor ved termostat av		L (LL)	AV	Viftehastighet valgt på fjernkontroll	L (LL)	L	
	8	PÅ/AV-inndata fra utendørs (innstilling for når tvungen PÅ/AV skal kunne styres fra utendørs)		Tvungen AV	PÅ/AV-drift	Inndata for beskyttels esutstyr	Tvungen AV		
13(23)	0	Luftstrømhastighet for høye utganger (for anlegg med høyt tak)		≈2,7 m	>2,7 ≤3,0 m	>3,0 ≤3,5 m	≈2,7 m	–	
	1	Valg av retning på luftstrøm (innstilling som gjelder når en blokkeringspute er montert)		4-veisstrøm	3-veisstrøm	2-veisstrøm	4-veisstrøm	–	
	4	Områdeinnstilling for luftstrømretning		Øvre	Normal	Nedre	Normal	–	

(*) Konfigureringen utføres i gruppemodus, men hvis modusnummeret inni parentesene velges, kan innendørsenheter også konfigureres manuelt.

(†) Nummeret for ANDRE KODE er angitt til "01" på fabrikken.

(‡) Kan ikke velges på FWF- eller FWC-enheter.



4PW64948-1 0000001

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64948-1 10.2010