 





Návod na inštaláciu

Diaľkový ovládač


BRC315D7



 
1




2

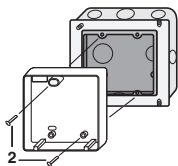


2

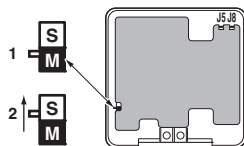


3

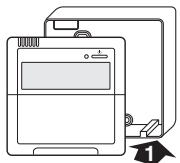


4

 

5

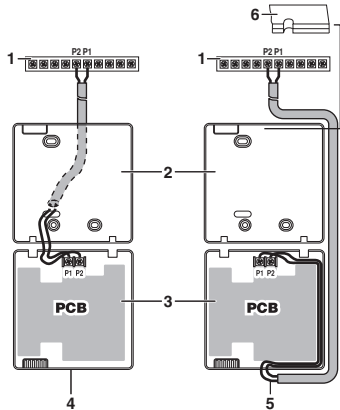

6

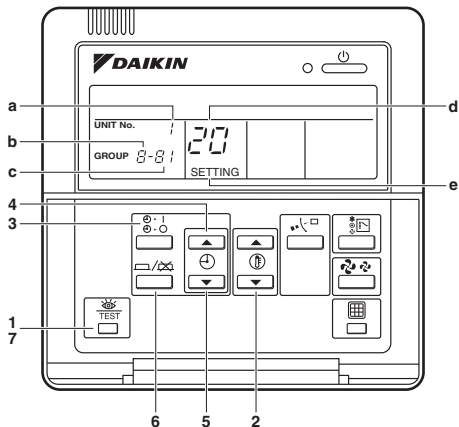

7



PRED SPUSTENÍM JEDNOTKY SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. NEZAHODTE HO. USCHOVAJTE SI HO PRE PRÍPAD NUTNOSTI JEHO POUŽITIA V BUDÚCNOSTI.



NESPRÁVNA INŠTALÁCIA ALEBO PRIPOJENIE ZARIADENIA POPRÍPADE PRÍSLUŠENSTVA MÔŽU SPÔSOBIŤ ZASIAHNUTIE ELEKTRICKÝM PRÚDOM, SKRAT, VZNIK NETESNOSTÍ, POŽIARU ALEBO INÉ POŠKODENIE ZARIADENIA. POUŽÍVAJTE LEN PRÍSLUŠENSTVO VYROBENÉ SPOLOČNOSŤOU DAIKIN, KTORÉ JE ŠPECIÁLNE URČENÉ PRE POUŽITIE S TÝMTO ZARIADENÍM. NECHAJTE HO NAINŠTALOVAŤ ODBORNÍKOM.

POKIAĽ MÁTE NEJAKÉ POCHYBNOSTI TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE ALEBO POUŽITIA, JE NUTNÉ SA VŽDY SPOJIŤ S VAŠIM PREDAJCOM SPOLOČNOSTI DAIKIN, ABY VÁM PORADIL A POSKYTOL INFORMÁCIE.

Originálny návod je v angličtine. Ostatné jazyky sú preklady originálneho návodu.

Zariadenie nie je určené na používanie v prípadnom výbušnom prostredí.

Súprava obsahuje nasledovné diely:

Diaľkový ovládač	Drevené skrutky
Zátky do steny	Kovové skrutky

1. Demontáž hornej časti diaľkového ovládača (Viď obrázok 1)

Vložte plochý skrutkovač do zárezov (1) v dolnej časti diaľkového ovládača (2 miesta) a demontujte hornú časť diaľkového ovládača.



Karta PC je namontovaná v hornej časti diaľkového ovládača. Dávajte pozor, aby ste plochým skrutkovačom nepoškodili kartu.

2. Upevnenie diaľkového ovládača

(Vid' obrázok 2)

- 1 pre vonkajšiu montáž ho upevnite 2 priloženými drevenými skrutkami ($\text{Ø}4 \times 30$) a zátkami.
- 2 pri jeho zabudovaní ho upevnite 2 priloženými kovovými skrutkami ($M4 \times 16$).

Pre spínaciu skriňu dodanú zákazníkom použite prídavné voľiteľné príslušenstvo KJB111A alebo KJB211A.

POZNÁMKA Ako montážny povrch zvolte najrovnejšie možné miesto. Dávajte pozor, aby ste neporušili tvar dolnej časti diaľkového ovládača príliš silným dotiahnutím montážnych skrutiek.

3. Pripojte vnútornú jednotku.

(Vid' obrázok 6)

- 1 vnútorná jednotka
- 2 dolná časť diaľkového ovládača
- 3 horná časť diaľkového ovládača
- 4 zapojené zo zadnej strany
- 5 zapojené z hornej strany
- 6 urobte zárez v časti pre zapojenie za účelom prechodu cez úchytky atď.

Pripojte svorky na vrchu hornej časti diaľkového ovládača (P1, P2) a svorky vnútornej jednotky (P1, P2). (P1 a P2 nemajú polaritu.)

POZNÁMKA Pri pripojení vedte vedenie mimo elektrického napájania, aby nedošlo k elektrickému rušeniu (vonkajšie rušenie).

Špecifikácie zapojenia

Typ drôtový	Veľkosť
2 drôtový	0,75–1,25 mm ²

POZNÁMKA Odstráňte izoláciu tej časti, ktorá má prechádzať cez vnútornú časť skrine diaľkového ovládača (✓). Vid' obrázok 5.

4. Opätovné nasadenie hornej časti diaľkového ovládača

! Dávajte pozor, aby ste pri nasadzovaní neprerušili vedenie.

Vid' obrázok 4.

Najprv začinite s nasadzovaním od úchytek v spodnej časti.

POZNÁMKA

1. Spínacia skriňa a vedenie pre účely zapojenia nie sú priložené.
2. Nedotýkajte sa priamo karty PC rukami.


Pri ovládaní 1 vnútornej jednotky alebo 1 skupiny vnútorných jednotiek

2 diaľkovými ovládačmi

Prepínač MAIN/SUB (HLAVNÝ/PODRIADENÝ) prepnite tak, ako je popísané nižšie (Vid' obrázok 3).

- 1 Hlavný diaľkový ovládač (nastavený z výrobného závodu)
- 2 Podriadený diaľkový ovládač

1 diaľkový ovládač nastavte na "main" ("hlavný") a druhý na "sub" ("podriadený").

POZNÁMKA  1. Pri ovládaní 1 diaľkovým ovládačom ho nezabudnite nastaviť na "main" ("hlavný").

2. Pred zapnutím elektrického napájania nastavte diaľkový ovládač.

"BB" sa zobrazí asi na 1 minútu pri zapnutí elektrického napájania. Počas tejto doby sa diaľkový ovládač nedá obsluhovať.



 

 


5. Nastavenia na mieste inštalácie

Ak je voliteľné prídavné príslušenstvo namontované na vnútornú jednotku, jej nastavenie sa môže zmeniť. Pozrite si návod na obsluhu každého voliteľného prídavného príslušenstva.

Vid' obrázok 7.

- a Číslo jednotky
- b Číslo prvého kódu (First code No.)
- c Číslo druhého kódu (Second code No.)
- d Číslo režimu (Mode No.)
- e Režim nastavenia na mieste

Postup (Vid' obrázok 7)

- 1 Keď ste v normálnom režime, stlačte tlačidlo " TEST" na minimálne 4 sekundy a dostanete sa do FIELD SET MODE (REŽIM NASTAVENIA NA MIESTE INŠTALÁCIE).
- 2 Pomocou tlačidla " ↑" zvolíte požadované ČÍSLO REŽIMU (MODE NO.).
- 3 Počas skupinového ovládania pri nastavovaní každej vnútornej jednotky (bolo zvolené číslo režimu 20, 22 a 23) stlačte tlačidlo " ⓘ" a zvolíte nastavenie ČÍSLA VNÚTORNEJ JEDNOTKY (INDOOR UNIT NO.). (Táto činnosť nie je nutná pri nastavovaní skupinou.)
- 4 Stlačte horné tlačidlo " ↑" a zvolíte ČÍSLO PRVÉHO KÓDU (FIRST CODE NO.).
- 5 Stlačte dolné tlačidlo " ↓" a zvolíte ČÍSLO DRUHÉHO KÓDU (SECOND CODE NO.).
- 6 Jedenkrát zatlačte tlačidlo " ⏏/∞" a aktuálne nastavenia sú NASTAVENÉ (SET).
- 7 Stlačte tlačidlo " TEST" a tak sa vrátite do NORMÁLNEHO REŽIMU (NORMAL MODE).

Príklad

Ak počas nastavenia skupiny je čas čistenia vzduchového filtra nastavený na ZNEČISTENIE FILTRA – SILNÉ (FILTER CONTAMINATION – HEAVY), ČÍSLO NASTAVENÉHO REŽIMU (SET MODE NO.) na "10", ČÍSLO PRVÉHO KÓDU (FIRST CODE NO.) na "0" a ČÍSLO DRUHÉHO KÓDU (SECOND CODE NO.) na "02".

POZNÁMKA



1. Nastavenie sa uskutočňuje v skupinovom režime. Napriek tomu, keď je zvolené číslo režimu vo vnútri zátvoriek, vnútorné jednotky sa môžu tiež nastavovať individuálne.
2. Pri dodaní z výrobného závodu je číslo DRUHÉHO KÓDU (SECOND CODE) nastavené na "01".
3. Nerobte žiadne iné nastavenia než tie, ktoré sú uvedené v tabuľke.
4. Nezobrazuje sa, ak vnútorná jednotka nie je vybavená touto funkciou.
5. Pri návrate do normálneho režimu sa na LCD musí zobrazíť "88", aby sa diaľkový ovládač sám inicializoval.
6. Nie je možné zmeniť nastavenia z výrobného závodu u diaľkového ovládača, ktorý je nastavený na "sub" ("podriadený").
7. Zmena režimu prevádzky nemusí byť v niektorých modeloch k dispozícii.
8. Nenastavujte typ filtra ako štandardný filter pre typy FWF+FWC.

6. Aktivácia tlačidla zmeny prevádzky

(Vid' obrázok 3)

Prerušte spojovací kábel (J8) v pravom hornom rohu karty PCB diaľkového ovládača, aby zákazník mohol zmeniť režim prevádzky pomocou tlačidla zmeny prevádzky "☺☺".

POZNÁMKA Ak sa používa jednotný diaľkový ovládač, je vhodnejšie prerušiť spojovací kábel "J8", aby bolo možné ovládanie pomocou drôtového diaľkového ovládača.



7. Aktivácia zobrazenia vyhrievania/ chladenia v automatickom režime

(Vid' obrázok 3)

Ak je vybraný automatický režim, na diaľkovom ovládači sa zvyčajne zobrazuje ikona "☺". Ak sa však jednotka nachádza v režime vyhrievania alebo chladenia, ikona sa nezobrazí.

Ak sa preruší spojovací kábel "J5", ikona vyhrievania alebo chladenia sa zobrazí aj vtedy, keď sa jednotka nachádza v automatickom režime.

Číslo režimu ^(*)	ČÍSLO PRVÉHO KÓDU	Popís nastavenia			ČÍSLO DRUHÉHO KÓDU ^(†)			Nastavenie z výroby		
					01	02	03	FWF+ FWC	iné typy FW	
10(20)	0	Znečistenie filtra - veľké/malé (Nastavenie zobrazeného časového intervalu čistenia vzduchového filtra) (Nastavenie v prípade, že znečistenie filtra je veľké a zobrazený časový interval čistenia vzduchového filtra sa musí skrátiť na polovicu)	Filter s dlhou životnosťou	Malé	Približne 2500 hodín	Veľké	Približne 1250 hodín	—	Malé	
			Štandardný filter		Približne 200 hodín		Približne 100 hodín			
	1	Typ filtra s dlhou životnosťou (nastavenie času indikácie značky filtra)	Filter s dlhou životnosťou	—	Štandardný filter ^(*)	Filter s dlhou životnosťou	Štandardný filter			
	2	Snímač termostatu v diaľkovom ovládači	Používa sa	Nepoužíva sa	—	Nepoužíva sa				
3	Zobrazovaný časový interval čistenia vzduchového filtra (nastavenie v prípade, že značka filtra sa nebude zobrazovať)	Zobrazuje sa	Nezobrazuje sa	—	Zobrazuje sa	Nezobrazuje sa				
12(22)	2	Prúdenie vzduchu cez termost, keď je vypnuté thermo	L (LL)	VYP.	Rýchlosť ventilátora zvolená na diaľkovom ovládači	L (LL)	L			
	8	Vonkajší vstup ZAP./VYP. (nastavenie v prípade, že s vynúteným režimom ZAP./VYP. sa musí pracovať zvonku) (pre aplikácie s vysokým stropom)	Vynútený režim VYP.	Prevádzka ZAP./VYP.	Ochranný vstup zariadenia	Vynútený režim VYP.				
13(23)	0	Vývod vzduchu s vysokou rýchlosťou (pre aplikácie s vysokým stropom)	≥2,7 m	>2,7≤3,0 m	>3,0≤3,5 m	≥2,7 m	—			
	1	Výber smeru prúdenia vzduchu (nastavenie v prípade, že je nainštalovaná blokujúca vložka)	4-cestné prúdenie	3-cestné prúdenie	2-cestné prúdenie	4-cestné prúdenie	—			
	4	Nastavenie rozsahu smeru prúdenia vzduchu	Horný	Normálny	Dolný	Normálny	—			

(*) Nastavenie sa vykonáva v skupinovom režime. Ak je však vybraté číslo režimu v zátvorkách, vnútorné jednotky možno tiež nastaviť jednotlivito.

(†) Číslo DRUHÉHO KÓDU je pri dodaní z výroby nastavené na hodnotu "01".

(*) Nie je možné zvoliť v jednotkách FWF a FWC.



4PW64948-1 00000001

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64948-1 10.2010