 





INSTALLATIONSHANDBOK


Fjärrkontroll



 
1




2

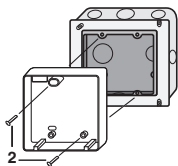


2

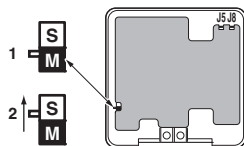


3

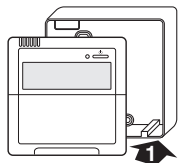


4

 

5

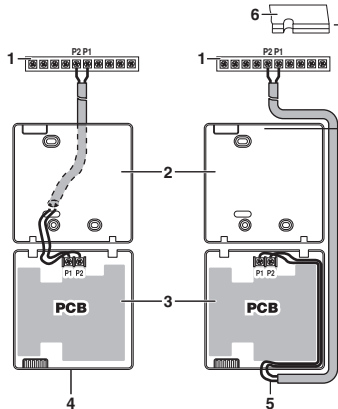

6

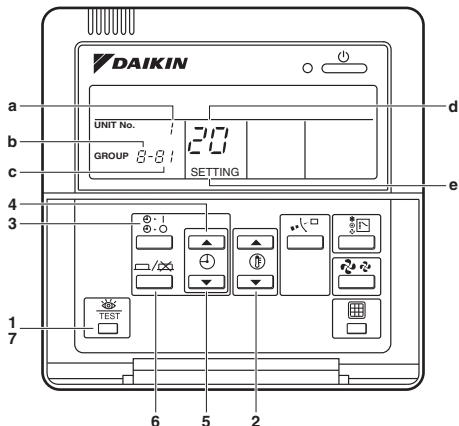

7



LÄS IGENOM DENNA HANDBOK NOGGRANT INNAN ENHETEN STARTAS. KASTA INTE BORT DEN. FÖRVARA DEN SÄKERT SÅ ATT DEN KAN ANVÄNDAS VID BEHOV.



FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANSLUTNING AV UTRUSTNING ELLER TILLBEHÖR KAN ORSAKA ELEKTRISK CHOCK, KORTSLUTNING, LÄCKAGE, BRAND ELLER ANNAN SKADA PÅ UTRUSTNINGEN. ANVÄND ENDAST TILLBEHÖR FRÅN DAIKIN SOM ÄR SPECIELLT TILLVERKADE FÖR ATT ANVÄNDAS MED UTRUSTNINGEN OCH LÅT EN UTBILDAD INSTALLATÖR INSTALLERA DEM.

OM DU HAR FRÅGOR ANGÅENDE INSTALLATIONSFÖRFARANDET ELLER ANVÄNDNINGEN TAR DU KONTAKT MED NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR RÅD OCH INFORMATION.

Den engelska texten är originalinstruktionerna. Övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

Utrustningen är inte avsedd för användning i en potentiellt explosiv miljö.

Paketet innehåller följande delar:

Fjärrkontroll	Träskruvar

Väggpluggar	Maskinskravar

1. Ta bort den övre delen av fjärrkontrollen (Se bild 1)

För in en skruvmejsel i spåren (1) i den nedre delen av fjärrkontrollen (2 platser) och ta bort den övre delen av fjärrkontrollen.



Kretskortet sitter i fjärrkontrollens övre del. Var försiktig så att du inte skadar kretskortet med skruvmejseln.

2. Montera fjärrkontrollen (Se bild 2)

- 1 För utanpåliggande montering används de 2 medföljande träskruvarna (Ø4x30) och pluggarna.
- 2 För infäld montering används de 2 medföljande maskinskruvarna (M4x16).

För kopplingsboxen från fältförråd används det valfria tillvalet KJB111A eller KJB211A.



OBS! Välj en yta som är så plan som möjligt för monteringen. Var försiktig så att du inte drar åt monteringskruvarna för hårt så att den nedre delen av fjärrkontrollen blir skev.

3. Inkoppling till inomhusenheten

(Se bild 6)

- 1 inomhusenhet
- 2 fjärrkontrollens underdel
- 3 fjärrkontrollens överdel
- 4 inkoppling från baksidan
- 5 inkoppling från översidan
- 6 knipsa upp hål för kabeldragningen med en tång eller liknande

Anslut terminalerna på överkanten av fjärrkontrollens överdel (P1, P2) till terminalerna på inomhusenheten (P1, P2). (P1 och P2 har ingen polaritet.)

OBS! Vid kabeldragnig ska du hålla kablarna ifrån strömförsörjningens kablage för att undvika störningar (brus).



Kabelspecifikationer

Kabeltyp	Dimension
2-trådig	0,75–1,25 mm ²

OBS! Skala bort skärmningen för den del som ska föras genom insidan på fjärrkontrollens hölje (✓). Se bild 5.



4. Sätt tillbaka fjärrkontrollens överdel



Kontrollera att ingen kabel hamnar i kläm vid anslutningen.

Se bild 4.

Sätt först tillbaka clipsen i underkant.

OBS! 1. Kopplingsboxen och kablaget för anslutning medföljer inte.



2. Vidrör inte kretskortet med handen.

Vid styrning av 1 inomhusenhet eller 1 grupp av inomhusenheter med 2 fjärrkontroller

Ändra inställningen MAIN/SUB enligt nedan (Se bild 3).

- 1 Huvudfjärrkontroll (fabriksinställning)
- 2 Extra fjärrkontroll

Ange den 1 fjärrkontrollen till "main" och den andra till "sub".

OBS! 1. Om du styr anläggningen med bara 1 fjärrkontroll ska denna vara inställd på "main".

2. Ställ in fjärrkontrollen innan du sätter på strömmen.

"88" visas i ca 1 minut när strömmen sätts på. Under den här tiden kan fjärrkontrollen inte användas.



 




5. Inställningar

Om extra tillbehör monterats på inomhusenheten kan inomhusenhetens inställningar ha ändrats. Se instruktionshandboken för de individuella tillbehören.

Se bild 7.


- a Enhet Nr
- b Första kod Nr
- c Andra kod Nr
- d Läge Nr
- e Inställningsläge

Procedur (Se bild 7)


- 1 I normalläge: Tryck på knappen "" i minst 4 sekunder så övergår du i INSTÄLLNINGSLÄGE.
- 2 Välj önskat LÄGESNUMMER med knappen "".
- 3 Vid inställning av inomhusenhet för gruppstyrning (läge Nr 20, 22 och 23 har valts), trycker du på ""-knappen och väljer vilket INOMHUSENHETSNUMMER som ska ställas in. (Detta är nödvändigt vid gruppinställning.)
- 4 Tryck på den övre ""-knappen och välj FÖRSTA KODNUMMER.
- 5 Tryck på den nedre ""-knappen och välj ANDRA KODNUMMER.
- 6 Tryck en gång på ""-knappen för att bekräfta de aktuella inställningarna.
- 7 Tryck på ""-knappen för att återgå till NORMALLÄGE.


Exempel

Om du har en gruppinställning och tiden för rengöring av luftfiltret angivits till hård nedsmutsning väljer du LÄGESNUMMER "10", FÖRSTA KODNUMMER "0" och ANDRA KODNUMMER "02".

- OBS!** 
1. Inställningen görs i gruppläge, men om lägesnumret inom parentes väljs kan inomhusenheterna även ställas in var för sig.
 2. Det andra kodnumret har inställningen "01" vid leverans från fabriken.
 3. Gör inga inställningar som inte anges i tabellen.
 4. Visas inte om inomhusenheten saknar denna funktion.
 5. Vid återgång till normalläge kan "88" visas på displayen för initiering av fjärrkontrollen.
 6. Du kan inte ändra fältinställningar på fjärrkontrollen med inställningen "sub".
 7. Det går inte att ändra driftläget på vissa modeller.
 8. Ställ inte in filtertyp som standardfilter på typerna FWF+FWC.

6. Aktivering av knappen för driftändring (Se bild 3)

Klipp av byglingstråden (J8) i övre högra hörnet av fjärrkontrollens kretskort för att göra det möjligt för kunden att ändra driftläget med knappen "".

- OBS!** 
- Om en centralt placerad fjärrkontroll används är det bättre att klippa av byglingstråden "J8" för att få kontroll med den trådbundna fjärrkontrollen.

Läge nr. ^(*)	FÖRSTA KOD NR.	Beskrivning av inställning		ANDRA KOD NR. ^(†)			Fabriksinställning		
				01	02	03	FWF + FWC	övriga FW-typer	
10(20)	0	Filterförening - Svår/Lätt (Inställning av tidsintervall för visning när luftfiltret ska rengöras) (Inställning av tidsintervallet då filtersmutsningen är svår bör halveras)	Långtids-filter	Lätt	Cirka 2500 timmar	Svår	Cirka 1250 timmar	—	Lätt
			Standardfilter						
	1	Långtids filtertyp (inställning av filterindikerings-tid)	Långtids-filter	—	Standard-filter ^(‡)	Långtids-filter	Standard-filter		
	2	Termostatsensor i fjärrkontrollen	Använd	Används ej	—	Används ej	Används ej		
3	Tidsintervall för indikering av filterrengöring (inställning för när filtersymbolen inte ska visas)	Visning	Visa inte	—	Visning	Visa inte			
12(22)	2	Luftflöde över termistor medan termo är av	L (LL)	AV	Fjärrkontrollvald fläkthastighet	L (LL)	L		
	8	PÅ/AV-ingång utifrån (inställning när tvingad PÅ/AV ska utföras utifrån)	Tvingad AV	PÅ/AV-drift	Ingång för skyddsutrustning	Tvingad AV	Tvingad AV		
13(23)	0	Hög luftfästighet vid utsläpp (för applikationer där det är högt till taket)	≤2,7 m	>2,7 ≤3,0 m	>3,0 ≤3,5 m	≤2,7 m	—		
	1	Val av luftflödesriktning (inställning för när en blockerings-sats är installerad)	4-vägsflöde	3-vägsflöde	2-vägsflöde	4-vägsflöde	—		
	4	Inställningsintervall för luftflödesriktning	Övre	Normal	Undre	Normal	—		

(*) Inställningen utförs i grupp-läge, men om det lägesnummer som finns inom parentes väljs, kan även inomhusenheten ställas in individuellt.

(†) Numret för ANDRA KOD är från fabrik inställt på "01".

(‡) Går inte att väljas på enheterna FWF och FWC.



4PW64948-1 0000001

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64948-1 10.2010