

 
DAIKIN




Instalační návod

Dálkový ovladač


BRC1D527




1

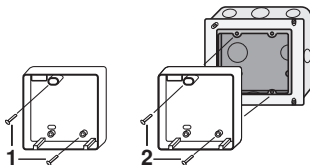


2

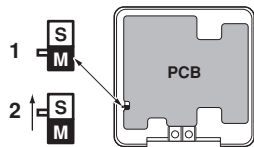


3

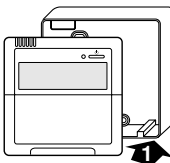


4

 


5

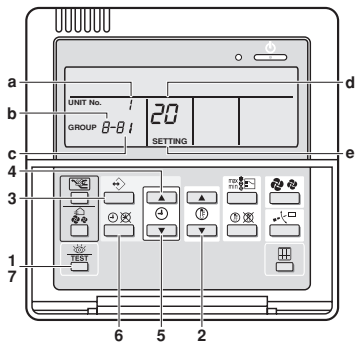

7

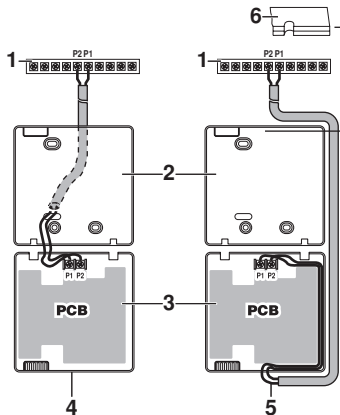

6

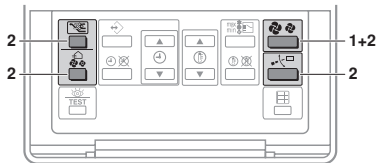

8



PŘED SPUŠTĚNÍM JEDNOTKY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU. NEZAHAZUJTE JI. ULOŽTE SI JI K POZDĚJŠÍMU POUŽITÍ.



NESPRÁVNÁ INSTALACE NEBO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ ČI PŘÍSLUŠENSTVÍ MOHOU ZPŮSOBIT ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZKRAT, NETĚSNOSTI, POŽÁR NEBO JINÉ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ. POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ VYROBENÉ SPOLEČNOSTÍ DAIKIN URČENÉ SPECIÁLNĚ PRO POUŽITÍ S TÍMTO ZAŘÍZENÍM. INSTALACI SI ZAJISTĚTE OD ODBORNÍKA.

NEJSTE-LI SI JISTI S POSTUPEM INSTALACE NEBO POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ, RADU ČI INFORMACE SI VŽDY VYŽÁDEJTE OD SVÉHO PRODEJCE.

Sada obsahuje následující díly:

Dálkový ovladač	Vrutý
Hmoždinky	Šrouby

1. Sejměte horní díl dálkového ovladače (Viz obrázek 1)

Zasuňte kónický šroubovák do štěrbin (1) v dolní části dálkového ovladače (2 místa) a sejměte horní část dálkového ovladače.



Rídící karta PC je instalována v horní části dálkového ovladače. Postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození desky šroubovákem.

2. Upevněte dálkový ovladač (Viz obrázek 2)

- při montáži na otevřeném místě upevněte ovladač pomocí vrutů a ($\varnothing 4 \times 30$) a hmoždinek.
- při montáži na chráněném místě upevněte ovladač pomocí šroubů ($M4 \times 16$).

Pro dodávanou spínací skříňku použijte volitelné příslušenství KJB111A nebo KJB211A.

POZNÁMKA K montáži použijte co nejrovnější povrch. Při montáži dbejte na to, abyste přílišným dotažením šroubů nezpůsobili deformaci dolní části dálkového ovladače.

3. Zapojte vnitřní jednotku (Viz obrázek 6)

- 1 vnitřní jednotka
- 2 dolní díl dálkového ovladače
- 3 horní díl dálkového ovladače
- 4 zapojení zezadu
- 5 zapojení shora
- 6 štípacími kleštěmi apod. vystřihnout potřebnou část tak, aby bylo možné protáhnout vedení

Zapojte vedení v horní části dálkového ovladače ke svorkám P1 a P2 a ke svorkám vnitřní jednotky (P1, P2). (P1 a P2 nemají polaritu.)

POZNÁMKA Při zapojování je třeba vést vedení mimo napájecí kabely, aby se mezi dráty nepřenašel elektrický šum (externí šum).



Specifikace vedení

Typ vodiče	Rozměry
dvoudrátový	0,75-1,25 mm ²

POZNÁMKA Z kabelu stáhněte ochrannou vrstvu v té části, která prochází vnitřní částí dálkového ovladače (✓). Viz obrázek 5.



4. Znovu nasadte horní díl dálkového ovladače



Při nasazování horní části dálkového ovladače nesmí dojít k poškození zapojených drátů.

Viz obrázek 4:

Díly začněte sesazovat od úchyty dole.

POZNÁMKA 1. Spínací skříňka a vedení pro zapojení nejsou součástí dodávky.



2. Řídící karty PC se nikdy nedotýkejte rukou.

Ovládání jedné vnitřní jednotky nebo jedné skupiny vnitřních jednotek dvěma dálkovými ovladači

Podle popisu dále nastavte volič MAIN/SUB (Viz obrázek 3).

- 1 Hlavní dálkový ovladač (nastavení z výroby)
- 2 Podřízený dálkový ovladač

Jeden z dálkových ovladačů nastavte jako "hlavní" a druhý jako "podřízený".

POZNÁMKA 1. Při ovládní jednotky jediným dálkovým ovladačem musí být tento ovladač nastaven jako "hlavní".



2. Dálkový ovladač nastavte před zapnutím napájení.



"88" se rozsvítí po zapnutí napájení zhruba na minutu. Během této doby nelze dálkový ovladač používat.

5. Funkce úrovně oprávnění

- V případě potřeby lze omezit akce uživatele omezením počtu tlačítek, která může uživatel ovládat. Viz kapitola "Nastavení".

Úroveň	Použitelná tlačítka
1	Všechna
2	<ul style="list-style-type: none">• tlačítko zap/vyp• tlačítko plánovacího časovače• tlačítko nastavení teploty• změna režimu provozu/tlačítko MIN-MAX• tlačítko rychlosti ventilátoru• tlačítko k nastavení směru proudění vzduchu
3	<ul style="list-style-type: none">• tlačítko zap/vyp• tlačítko nastavení teploty• tlačítko rychlosti ventilátoru

- K přepínání mezi první úrovní oprávnění a vybranou úrovní provozu postupujte takto:

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko rychlosti ventilátoru 
- 2 a současně stiskněte 3 ostatní uvedené tlačítka; tlačítko rychlosti ventilátoru  musí být stále stisknuté.

Viz obrázek 8.

- Chcete-li omezit činnost uživatele s dálkovým ovladačem tak, aby byl definován jako "podřízený", začněte pouhým připojením ovladače k jednotce. Zkontrolujte, zda je daný ovladač nejdříve nastaven jako "hlavní" (nastavení z výroby), změňte úroveň oprávnění podle svých představ a až poté nastavte dálkový ovladač jako "podřízený".
Nyní můžete pokračovat připojením dálkového ovladače, který bude definovaný jako "hlavní".



 

 
 

6. Nastavení

Je-li na vnitřní jednotce instalováno volitelné příslušenství, může být nutné změnit nastavení vnitřní jednotky. Pokyny viz návod k obsluze volitelného příslušenství.

Viz obrázek 7.

- a Unit NO (číslo jednotky)
- b First Code No. (první č. kódu)
- c Second Code No. (druhé č. kódu)
- d Mode NO (číslo režimu)
- e Field set mode (Režim nastavení)


Postup (Viz obrázek 7)

- 1 V běžném režimu stiskněte tlačítko  nejméně na čtyři sekundy. Ovladač přejde do režimu nastavení (FIELD SET MODE).
- 2 Pomocí tlačítka  zvolte požadovaný režim (MODE NO.).
- 3 Během skupinového ovládání při nastavení jednotlivých vnitřních jednotek (byl zvolen režim č. 20, 21, 22 a 23) stiskněte tlačítko  a vyberte číslo vnitřní jednotky (INDOOR UNIT NO.), kterou je třeba nastavit. (Tento postup není třeba, nastavuje-li se celá skupina.)
- 4 Stiskněte horní tlačítko  a zvolte první číslo kódu (FIRST CODE NO.).
- 5 Stiskněte dolní tlačítko  a zvolte druhé číslo kódu (SECOND CODE NO.).
- 6 Jednou stiskněte tlačítko  a tím potvrďte tak stávající nastavení.
- 7 Stiskněte tlačítko  a vraťte se do běžného režimu (NORMAL MODE).

Mode No. (C. režim) Poznámka 1	FIRST CODE No. (první č. kódu)	Popis nastavení	SECOND CODE No. (druhé č. kódu) Poznámka 2					
			01	02	03	04		
10(20)	0	Znečištění vzduchového filtru - silné/slabé (Nastavení pro dobu, než se zobrazí výzva k vyčištění vzduchového filtru) (Nastavení silného znečištění filtru; doba, než se zobrazí výzva k vyčištění vzduchového filtru se půlí)	Lehké	Přibližně 10.000 hod.	Silné	Přibližně 5.000 hod.	—	—
				Přibližně 2.500 hod.		Přibližně 1.250 hod.		
				Standardní filtr	Přibližně 200 hod.	Přibližně 100 hod.		
	1	Typ filtru s dlouhou životností (nastavení doby indikace filtru). (Je-li instalován filtr s mimořádně dlouhou životností, nastavení změřte)	Filtr s dlouhou životností	Filtr s mimořádně dlouhou životností	—	—		
2	Snímač termostatu v dálkovém ovladači	Použit	Nepoužit	—	—			
3	Zobrazení doby k vyčištění vzduchového filtru (rozhoduje o tom, zda se má zobrazit znak filtru)	Displej	Nezobrazovat	—	—			
11(21)	0	Nastavení počtu souběžně zapojených vnitřních jednotek systému Sky Air (nastavení souběžného provozního režimu)	Pár	Zdvojené zapojení	Trojice	Dvojitý pár		
12(22)	1	Vstup ON/OFF zvenčí (nastavení v případech, kdy je vynucené zapnutí/vypnutí ovládáno zvenčí).	Vynucené vypnutí	Provoz ON/OFF	—	—		
	2	Diferenciální přechod termostatu (nastavení při použití vzdáleného čidla)	1°C	0,5°C	—	—		

Mode No. (Č. režimu) Poznámka 1	FIRST CODE No. (první č. kódu)	Popis nastavení	SECOND CODE No. (druhé č. kódu) Poznámka 2			
			01	02	03	04
13(23)	0	Vysoká rychlost výstupního vzduchu (pro použití v místnostech s vysokým stropem)	≤2,7 m	>2,7≤3,0 m	>3,0≤3,5 m	—
	1	Volba směru proudu vzduchu (nastavení v případě instalace sady s blokovacími deskami).	4-cestný tok vzduchu	3-cestný tok vzduchu	2-cestný tok vzduchu	—
	3	Volba funkce proudu vzduchu (nastavení v případě použití dekoračního panelu pro výstup vzduchu).	Použito	Nepoužito	—	—
	4	Nastavení rozsahu směru proudění vzduchu	Horní	Normální	Dolní	—
	6	Nastavení externího statického tlaku (nastavení podle odporu připojeného potrubí) (pro jednotky FHYK viz nastavení vysokého stropu)	Normální (Normální)	Vysoký statický tlak (Vysoký strop)	Nízký statický tlak —	—
15(25)	3	Provoz odtokového čerpadla se zvlhčováním.	Použito	Nepoužito	—	—
1b	0	Nastavení úrovně oprávnění	Úroveň 2	Úroveň 3	—	—
	1	Funkce nepřítomnosti	Nepovoleno	Povoleno	—	—
	2	Snímač termostatu v dálkovém ovladači (k omezení provozu a ponechání jen funkce nepřítomnosti)	Používat	Nepoužívat	—	—

 NOTES



DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PWCS16769-1