

 
DAIKIN




MONTAGEHANDLEIDING

Afstandsbediening


BRC1D527




1

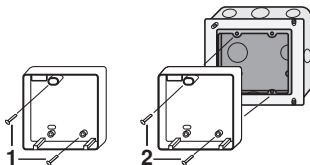


2

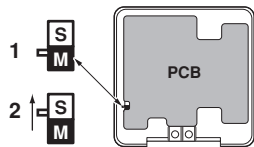


3

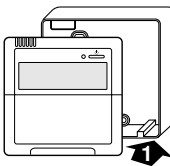


4

 


5

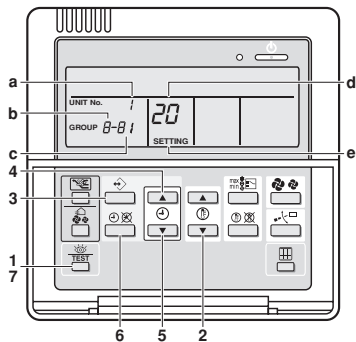

7

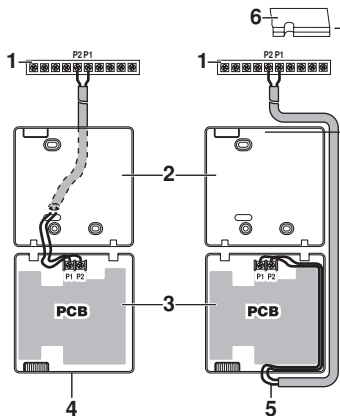

6

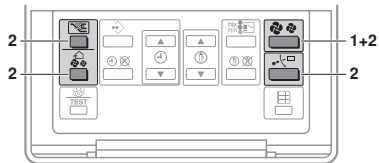

8



LEES AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING VOORALEER DE UNIT OP TE STARTEN. GOOI DEZE HANDLEIDING NIET WEG MAAR BEWAAR ZE IN UW ARCHIEF VOOR LATERE RAADPLEGING.



EEN FOUTE INSTALLATIE OF BEVESTIGING VAN APPARATUUR OF TOEBEHOREN KAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK, KORTSLUITING, LEKKEN, BRAND OF ANDERE SCHADE AAN DE APPARATUUR VEROORZAKEN. GEBRUIK DAAROM UITSLUITEND DAIKIN-TOEBEHOREN DIE SPECIAAL ONTWORPEN ZIJN VOOR TOEPASSING MET DE APPARATUUR EN LAAT ZE OOK INSTALLEREN DOOR EEN VAKMAN.

RAADPLEEG BIJ TWIJFEL OVER DE INSTALLATIEPROCEDURES OF HET GEBRUIK ALTIJD UW VERDELER VOOR ADVIES EN INFORMATIE.

De set bevat de volgende onderdelen:

Afstandsbediening	Houtschroeven

Muurpluggen



Machineschroeven



1. Verwijder het bovenste deel van de afstandsbediening (Zie figuur 1)

Steek een platte schroevendraaier in de gleuven (1) in het onderste deel van de afstandsbediening (op 2 plaatsen) en verwijder het bovenste deel van de afstandsbediening.



De printkaart is in het bovenste deel van de afstandsbediening gemonteerd. Let op dat u de kaart niet beschadigt met de platte schroevendraaier.

2. Monteer de afstandsbediening (Zie figuur 2)

- 1 bij uitwendige montage, bevestig de afstandsbediening met de twee bijgeleverde houtschroeven ($\varnothing 4 \times 30$) en pluggen.
- 2 bij ingewerkte montage, bevestig de afstandsbediening met de twee bijgeleverde machineschroeven (M4x16).

Gebruik het accessoire in optie KJB111A of KJB211A voor de lokaal te monteren schakelkast.

LET OP Kies de meest effen plaats om de afstandsbediening te monteren. Let op dat u het onderste deel van de afstandsbediening niet vervormt door de montageschroeven te stevig aan te draaien.

3. Voer de bedrading uit van de binnenuit (Zie figuur 6)

- 1 binnenuit
- 2 onderste deel van de afstandsbediening
- 3 bovenste deel van de afstandsbediening
- 4 bedraad vanaf de achterkant
- 5 bedraad vanaf de bovenkant
- 6 maak een inkeping in het deel waardoor de bedrading kan worden geleid met een kniptang, enz.

Sluit de klemmen aan bovenaan het bovenste deel van de afstandsbediening (P1, P2) en de klemmen van de binnenuit (P1, P2). (P1 en P2 hebben geen polariteit.)

LET OP De bedrading moet weg van de voedingsbedrading worden geleid om elektrische interferentie (externe interferentie) te voorkomen.

Draadspecificaties

Draadtype	Diameter
dubbelerderig	0,75-1,25 mm ²

LET OP Strip de mantel af voor het deel dat door de binnenkant van de afstandsbedieningskast moet gaan (✓). Raadpleeg figuur 5.

4. Breng het bovenste deel van de afstandsbediening weer aan



Let op dat u de bedrading tijdens het monteren niet klemt.

Raadpleeg figuur 4:

Begin met bevestigen vanaf de klemmen aan de onderkant.

- LET OP**
1. De schakelkast en bedrading voor aansluiting zijn niet meegeleverd.
 2. Raak de printkaart niet rechtstreeks aan met de hand.

Bij besturing van één binnenuit of één groep binnenuits met twee afstandsbedieningen

Wijzig de instelling van de MAIN/SUB-omschakelaar zoals hieronder beschreven (Zie figuur 3).

- 1 Hoofdafstandsbediening (fabrieksinstelling)
- 2 Ondergeschikte afstandsbediening

Stel één afstandsbediening in op "main", en de anderen op "sub".

- LET OP**
1. Bij besturing met één afstandsbediening moet de afstandsbediening op "main" zijn ingesteld.
 2. Stel de afstandsbediening in alvorens u de voeding inschakelt.





"BB" verschijnt ongeveer één minuut wanneer de voeding wordt ingeschakeld. Intussen kunt u de afstandsbediening niet gebruiken.

5. Functie gebruikersniveau

- Indien gewenst kunt u het aantal toetsen die voor een gebruiker beschikbaar zijn beperken. Raadpleeg het hoofdstuk "Lokale instellingen".

Niveau	Bruikbare toetsen
1	Alle
2	<ul style="list-style-type: none">• aan/uit-toets• weektimertoets• temperatuurregeltoets• functiewijziging/MIN-MAX-toets• ventilatorsnelheidstoets• insteltoets voor luchtrichting
3	<ul style="list-style-type: none">• aan/uit-toets• temperatuurregeltoets• ventilatorsnelheidstoets

- Om te schakelen tussen gebruikersniveau 1 en het actieve niveau gaat u als volgt te werk:

- 1 Houd de ventilatorsnelheidstoets   ingedrukt,
- 2 en druk de 3 andere aangegeven toetsen gelijktijdig in met de ventilatorsnelheidstoets   ingedrukt.

Raadpleeg [figuur 8](#).

- Als u de gebruikerstoegang tot de afstandsbediening die als "sub" is gedefinieerd wilt beperken, sluit dan eerst alleen deze afstandsbediening aan op de unit. Controleer of deze afstandsbediening op "main" (fabrieksinstelling) staat, stel dan het gebruikersniveau op de gewenste waarde in, en stel dan de afstandsbediening op "sub" in. U kunt nu de afstandsbediening die u als "main" wilt definiëren aansluiten.




 

 
 

6. Lokale instellingen

Als de binneneenheid met opties is uitgerust kan het gebeuren dat de instelling van de binneneenheid moet worden gewijzigd. Zie de handleiding voor elke afzonderlijke optie.

Raadpleeg [figuur 7](#).

- a Unitnr.
- b Eerste Codenr.
- c Tweede Codenr.
- d Modusnr.
- e Lokale instelling

Werkwijze (Zie [figuur 7](#))

- 1 In de normale modus moet u de ""-toets ten minste vier seconden indrukken om de LOKAAL INGESTELDE MODUS te selecteren.
- 2 Selecteer het gewenste MODUSNR. met de ""-toets.
- 3 Bij groepsbesturing en instelling door elke binneneenheid (modusnr. 20, 21, 22 en 23 zijn geselecteerd), drukt u op de ""-toets en selecteert u het BINNENEENITEENHEIDNR. dat u wilt instellen. (Dit is niet nodig wanneer u de instelling uitvoert voor de groep.)
- 4 Druk op de bovenste ""-button en selecteer EERSTE CODENR.
- 5 Druk op de onderste ""-button en selecteer het TWEDE CODENR.
- 6 Druk één keer op de " "-toets en de huidige instellingen worden INGESTELD.
- 7 Druk op de ""-toets om de NORMALE MODUS opnieuw in te stellen.

Voorbeeld

Bij groepsbesturing en instelling van de reinigingstijd voor het luchtfilter op FILTERVERVUILING – ERNSTIG, STEL HET MODUSNR. in op "10", EERSTE CODENR. op "0", en TWEEDE CODENR. op "02".

LET OP




1. De instelling wordt uitgevoerd in de groepmodus, maar als u het modusnummer tussen haakjes selecteert, kunt u de binnenunits ook afzonderlijk instellen.
2. Het TWEEDE CODEnummer is in de fabriek ingesteld op "01".
3. Voer geen instellingen uit die niet in de tabel voorkomen.
4. Verschijnt niet als de binnenunit deze functie niet biedt.
5. Bij het terugkeren naar de normale modus, kan "BB" verschijnen op het LCD-scherm terwijl de afstandsbediening wordt geïnitieerd.
6. Op de afstandsbediening die als "sub" is ingesteld kunnen de lokale instellingen niet worden gewijzigd.

Notities

Modusnr. Opmerking 1	EERSTE CODENR.	Beschrijving van de instelling	TWEEDE CODENR. Opmerking 2						
			01	02	03	04			
10(20)	0	Filtervervuiling - Ernstig/Licht (Instelling voor intervaltijd weergave reinigingstijd luchtfilter) (Instelling voor ernstige filtervervuiling, en halvering van de intervaltijd weergave reinigingstijd voor het luchtfilter)	Filter met extra lange levensduur	Licht	Ca. 10.000 uur	Zwaar	Ca. 5.000 uur	—	—
			Filter met lange levensduur		Ca. 2.500 uur		Ca. 1.250 uur		
			Standaardfil- ter		Ca. 200 uur		Ca. 100 uur		
	1	Filtertype met lange levensduur (instelling van filter-indicatietijd). (Wijzig de instelling bij gebruik van een filter met extra lange levensduur)	Filter met lange levensduur	Filter met extra lange levensduur	—	—			
2	Thermostaatsensor in afstandsbediening	In gebruik	Niet in gebruik	—	—				
3	Tijdinterval voor weergave reinigingstijd luchtfilter (instelling voor wanneer het filterteken niet mag verschijnen)	Verschijnt	Verschijnt niet	—	—				
11(21)	0	Instellen van het aantal aangesloten Sky Air-binnenunits in systeem met gelijktijdige werking (instelling voor systeem met gelijktijdige werking)	Paar	Twin	Triple	Dubbel twin			
12(22)	1	Externe AAN/UIT-ingang (instelling als de geforceerde AAN/UIT-instelling extern moet gebeuren).	Geforceerd UIT	AAN/UIT- werking	—	—			
	2	Omschakeling thermostaatverschil (instelling voor gebruik van sensor op afstand).	1°C	0,5°C	—	—			

Modusnr. Opmerking 1	EERSTE CODENR.	Beschrijving van de instelling	TWEEDE CODENR. Opmerking 2			
			01	02	03	04
13(23)	0	Hoge luchtuitslaatsnelheid (voor toepassingen op hoge plafonds).	≤2,7 m	>2,7≤3,0 m	>3,0≤3,5 m	—
	1	Selectie van luchtrichting (instelling bij montage van een blokkeerkussenset).	4-wegs-stroom	3-wegs-stroom	2-wegs-stroom	—
	3	Selectie van luchtdoorstromingsfunctie (instelling voor gebruik van sierpaneel voor uitlaat).	Voorzien	Niet voorzien	—	—
	4	Instelling voor luchtrichtingsbereik.	Boven	Normaal	Onder	—
	6	Instelling van de externe statische druk (instelling volgens de weerstand van het aangesloten kanaal) (voor FHYK, raadpleeg de instelling voor hoog plafond)	Normaal (Normaal)	Hoge statische druk (Hoog plafond)	Lage statische druk —	—
15(25)	3	Werking van afvoerpomp bij bevochtiging.	Voorzien	Niet voorzien	—	—
1b	0	Instelling gebruikersniveau	Niveau 2	Niveau 3	—	—
	1	Leave home-functie	Niet toegelaten	Toegelaten	—	—
	2	Thermostaatsensor in afstandsbediening (alleen voor grenswerking en leave home-functie)	In gebruik	Niet in gebruik	—	—

 NOTES



DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PWNL16769-1