

 
**DAIKIN**




# INSTALLATIONSVEJLEDNING

## Fjernbetjening


BRC1D527




1

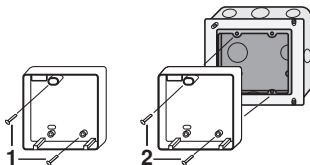


2

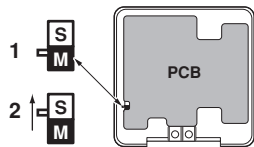


3

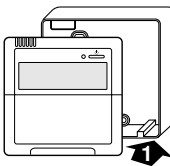


4

 


5

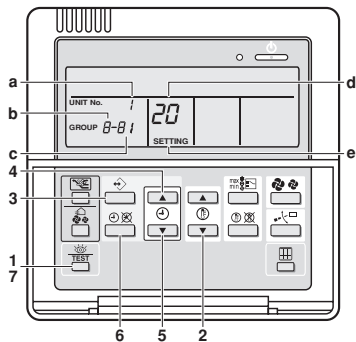

7

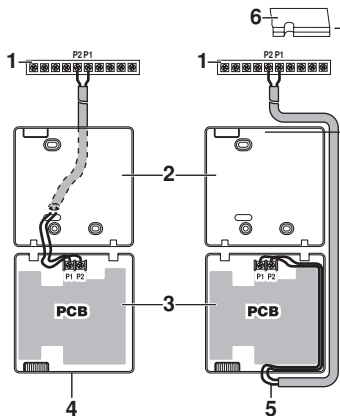

6

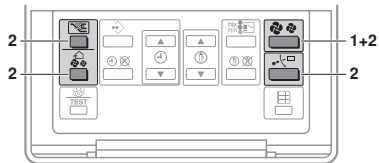

8



LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT, FØR ENHEDEN STARTES. GEM DEN. INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG BRUG.



FORKERT INSTALLATION ELLER MONTERING AF UDSYRET ELLER TILBEHØRET KAN RESULTERE I ELEKTRISK STØD, KORTSLUTNING, LÆKAGE, BRAND ELLER ANDEN BESKADIGELSE AF UDSYRET. BRUG KUN TILBEHØR, SOM ER FREMSTILLET AF DAIKIN, DA DET ER SPECIELT UDVIKLET TIL BRUG SAMMEN MED UDSYRET, OG LAD ALTID EN AUTORISERET MONTØR FORETAGE MONTERINGEN.

KONTAKT DAIKIN OG FÅ RÅD OG VEJLEDNING I TILFÆLDE AF TVIVL OM MONTERING ELLER BRUG AF UDSYRET.

### Sættet indeholder følgende dele:

| Fjernbetjening | Træskruer   |
|----------------|-------------|
|                |             |
| Væg-plugs      | Maskinbolte |
|                |             |

## 1. Fjern fjernbetjeningens overdel (Se figur 1)

Sæt en kærvskruetrækker i indskæringerne (1) i fjernbetjeningens nederste del (2 steder) og fjern fjernbetjeningens overdel.



Printkortet er monteret på fjernbetjeningens overdel. Pas på ikke at beskadige printkortet med kærvskruetrækkeren.

## 2. Monter fjernbetjeningen (Se figur 2)

- 1 ved synlig montering skal man benytte de to medfølgende træskruer ( $\varnothing 4 \times 30$ ) og plugs til fastgørelse.
- 2 ved skjult montering skal man benytte de to medfølgende maskinbolte ( $M4 \times 16$ ) til fastgørelse.

Anvend tilbehøret KJB111A eller KJB211A til afbryderboksen, der leveres på stedet.

**BEMÆRK** Vælg det mest plane sted til monteringsoverflade. Pas på ikke at vride fjernbetjeningens nederste del ud af facon ved at overspænde monteringskruerne.

### 3. Sæt ledninger i indendørsenheden

(Se figur 6)

- 1 indendørsenhed
- 2 fjernbetjeningens nederste del
- 3 fjernbetjeningens overdel
- 4 ledninger trukket bagfra
- 5 ledninger trukket fra oven
- 6 lav et hak i den del, som ledningen skal føres igennem, med en bidetang el.lign.

Tilslut terminalerne i toppen af fjernbetjeningens overdel (P1, P2) og indendørsenhedens terminaler (P1, P2). (P1 og P2 har ingen polaritet.)

**BEMÆRK** Træk ledningerne, så der er afstand til strømforsynings ledninger, for at undgå elektrisk støj (ekstern støj).

### Ledningsspecifikationer

| Ledningstype | Dimension                  |
|--------------|----------------------------|
| 2-leder      | 0,75 -1,25 mm <sup>2</sup> |

**BEMÆRK** Fjern afskærmningen på den del, der skal passere inde i fjernbetjeningens kabinet (✓). Se figur 5.

### 4. Sæt fjernbetjeningens overdel på igen



Pas på ikke at klemme ledningerne under monteringen.

Se figur 4:

Monter først klemmerne i bunden.

- BEMÆRK**
1. Afbryderdåsen og tilslutningsledningerne medfølger ikke.
  2. Undgå direkte kontakt med printkortet.

### Betjening af én indendørsenhed eller én gruppe indendørsenheder med to fjernbetjening

Indstil omskifteren MAIN/SUB som beskrevet nedenfor (Se figur 3).

- 1 Hovedfjernbetjening (main)  
(fabriksindstillet)
- 2 Sekundær fjernbetjening (sub)

Indstil den ene fjernbetjening på "main" og den anden på "sub".

- BEMÆRK**
1. Ved betjening med én fjernbetjening skal denne indstilles på "main".
  2. Indstil fjernbetjeningen, før der tændes for strømmen.



"BB" vises i ca. et minut, når der tændes for strømmen. I dette tidsrum fungerer fjernbetjeningen ikke.

## 5. Funktion brugertilladelse

- Om nødvendigt kan du begrænse brugerens mulighed for anvendelse af fjernbetjeningen ved at begrænse antallet af knapper, der kan benyttes. Se afsnittet "Indstillinger på stedet".

| Niveau | Knapper, der kan benyttes   |
|--------|---|
| 1      | Alle  |
| 2      | <ul style="list-style-type: none"><li>tænd/sluk-knap</li><li>knap til timer-indstilling</li><li>knap til temperaturindstilling</li><li>knap til ændring af/MIN-MAX drift</li><li>knap til ventilatorhastighed</li><li>knap til justering af luftstrømmens retning</li></ul> |
| 3      | <ul style="list-style-type: none"><li>tænd/sluk-knap</li><li>knap til temperaturindstilling</li><li>knap til ventilatorhastighed</li></ul>  |

- For at skifte mellem niveau 1-tilladelse og det valgte niveau ved service skal du foretage følgende:

- Hold knappen for ventilatorhastighed  nede,
- og tryk på de 3 andre viste taster samtidig med, at knappen for ventilatorhastighed holdes  nede.

Se figur 8.

- Hvis du ønsker at begrænse brugerens muligheder på den fjernbetjening, der defineres som "sub", skal du starte med kun at tilslutte denne styreenhed til enheden. Vær sikker på, at denne styreenhed er defineret som "main" (fabriksindstilling) først, skift herefter niveauet for brugertilladelse til den indstilling, du foretrækker, og først herefter skal du indstille fjernbetjeningen til sub. Nu kan du fortsætte med at tilslutte den fjernbetjening, der skal defineres som "main".



 

 
 
 
## 6. Indstillinger på stedet

Hvis der monteres ekstraudstyr på indendørs-enheden, skal dens indstillinger muligvis ændres. Se betjeningsvejledningen til det pågældende udstyr.

Se figur 7.

- a Enhed nr.
- b Første kode nr.
- c Anden kode nr.
- d Tilstand nr.
- e Valgt indstilling

### Fremgangsmåde (Se figur 7)

- Tryk på knappen " " i mindst fire sekunder i normal tilstand, så FIELD SET MODE aktiveres.
- Vælg det ønskede MODE NO. (tilstand) med knappen "".
- Ved gruppestyring med indstilling for hver indendørsenhed (tilstand nr. 20, 21, 22 og 23 er valgt) skal du trykke på " " knappen og vælge det INDOOR UNIT NO. (nr. indendørs-enhed), som skal indstilles. (Dette er ikke nødvendigt, når der indstilles gruppevis).
- Tryk på øverste " " knap og vælg FIRST CODE NO (nr. første kode).
- Tryk på nederste " " knap og vælg SECOND CODE NO (nr. anden kode).
- Tryk på knappen " " én gang, og de nuværende indstillinger er SET.
- Tryk på knappen " " for at vende tilbage til NORMAL MODE.

 


| Indstillingsnr.<br>Bem. 1 | Første kode-nr.   | Beskrivelse af indstilling   | Andet kode-nr. bem. 2         |                               |                   |                  |   |   |
|---------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|---|---|
|                           |   |  | 01                            | 02                            | 03                | 04               |   |   |
| 10(20)                    | 0   | Filterets tilsmudsning - kraftig/let (Indstilling for hvor lang tid der skal gå mellem visning af, at luftfilteret skal renses)<br>(Indstilling for kraftig tilsmudsning af filter, og tidsrummet mellem visning af, at luftfilteret skal renses, skal halveres) | Filter med meget lang levetid | Let snavsset                  | Ca. 10.000 timer. | Ca. 5.000 timer. | — | — |
|                           |   |  |                               |                               | Ca. 2.500 timer.  | Ca. 1.250 timer. |   |   |
|                           |   |  |                               |                               | Ca. 200 timer.    | Ca. 100 timer.   |   |   |
|                           | 1   | Filter med lang levetid (indstilling af angivelsestid for filtersignal). (Skift indstilling, når der er monteret filter med meget lang levetid)  | Filter med lang levetid       | Filter med meget lang levetid | —                 | —                |   |   |
| 2                         | Termostatføler i fjernbetjening   | Anvendes   | Anvendes ikke                 | —                             | —                 |                  |   |   |
| 3                         | Perioden, der skal gå, mellem at det vises, at luftfilteret skal renses (angiver, hvornår filtersymbolet ikke skal vises) | Vis  | Vis ikke                      | —                             | —                 |                  |   |   |
| 11(21)                    | 0   | Indstillingsnummer for de tilsluttede Sky Air-indendørsenheder med simultant driftsystem (indstilling af simultant driftsystem)  | Par                           | Dobbelt                       | Tredobbelt        | Dobbelt par      |   |   |
| 12(22)                    | 1   | ON/OFF input udefra (angiver, om der skal kunne anvendes tvungen ON/OFF udefra).   | Tvungen OFF                   | TIL/FRA funktion (ON/OFF)     | —                 | —                |   |   |
|                           | 2   | Skift af termostatdifferentiale (indstilling ved brug af fjernføler).  | 1°C                           | 0,5°C                         | —                 | —                |   |   |

| Indstillingsnr.<br>Bem. 1 | Første kode-nr. | Beskrivelse af indstilling  | Andet kode-nr. bem. 2  |  |                        |    |
|---------------------------|-----------------|---|------------------------|--|------------------------|----|
|                           |                 |   | 01                     | 02                                     | 03                     | 04 |
| 13(23)                    | 0               | Høj gennemstrømningshastighed ved luftudtag (til høje lofter)   | ≤2,7 m                 | >2,7≤3,0 m                             | >3,0≤3,5 m             | —  |
|                           | 1               | Valg af luftstrømmens retning (angiver, om der er installeret spærre-sæt).  | 4-vejs gennemstrømning | 3-vejs gennemstrømning                 | 2-vejs gennemstrømning | —  |
|                           | 3               | Valg af retning til luftgennemstrømning (indstilling ved brug af dekorationspanel til udtag).   | Monteret               | Ikke monteret                          | —                      | —  |
|                           | 4               | Indstilling af intervallet for luftstrømmens retning.   | Øvre                   | Normal                                 | Nedre                  | —  |
|                           | 6               | Indstilling af det eksterne statiske tryk (angives i henhold til den tilsluttede kanals modstand) (følg indstillingen for loftshøjden for FHYK) | Normal<br>(Normal)     | Højt statisk tryk<br>(Stor loftshøjde) | Lavt statisk tryk<br>— | —  |
| 15(25)                    | 3               | Drænpumpe med befugtning.   | Monteret               | Ikke monteret                          | —                      | —  |
| 1b                        | 0               | Indstilling af niveau for brugertiladelse   | Niveau 2               | Niveau 3                               | —                      | —  |
|                           | 1               | Leave home-funktion   | Ikke tilladt           | Tilladt                                | —                      | —  |
|                           | 2               | Termostatføler i fjernbetjening (kun til limit-drift og leave home-funktion)  | Anvendes               | Anvendes ikke                          | —                      | —  |



## NOTES



***DAIKIN EUROPE NV***

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PWDA16769-2