

 
**DAIKIN**




**Szerelési kézikönyv**

**Távírányító**


**BRC1D528**




1

 


2

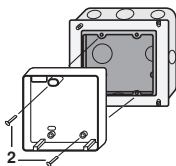


2

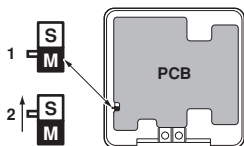


3

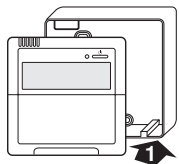


4

 


5

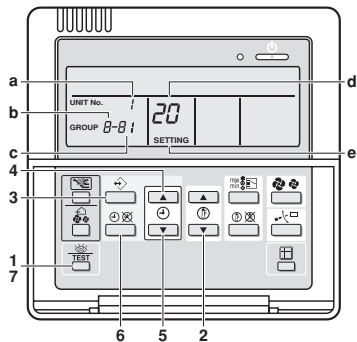

7

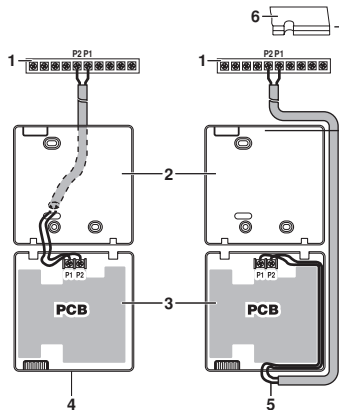

6

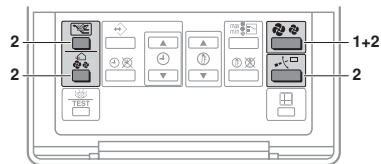

8





OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET FIGYELMESEN, MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET BEKAPCSOLNÁ. NE DOBJA EL! ŐRIZZE MEG, KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉG LEHET RÁ.



A BERENDEZÉS VAGY TARTOZÉKAI NEM MEGFELELŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE VAGY CSATLAKOZTATÁSA ÁRAMÜTÉST, RÖVIDZÁRLATOT, SZÍVÁRGÁST VAGY TÜZET OKOZHAT, ILLETVE A BERENDEZÉS EGYÉB KÁROSODÁSÁT. CSAK DAIKIN GYÁRTMÁNYÚ TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJON, MELYEKET A BERENDEZÉSHEZ TERVEZTEK, ÉS A BESZERELÉST BÍZZA SZAKEMBERRE.

HA KÉTELYEI VANNAK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSSEL VAGY A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN, KÉRJEN TANÁCSOT VAGY INFORMÁCIÓT A FORGALMAZÓTÓL.

### A készlet az alábbi alkatrészekből áll:

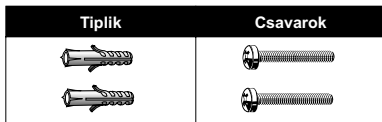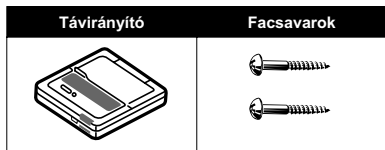

### 1. Vegye le a távírányító felső részét

(Lásd: 1. ábra)

Helyezzen egy egyenes csavarhúzó a távírányító alsó felének hornyába (1) (2 helyen), és távolítsa el a távírányító felső részét.



A PCB panel a távírányító felső feléhez van erősítve. Vigyázzon hogy ne sértse meg a panelt a csavarhúzóval!

### 2. Erősítse fel a távírányítót (Lásd: 2. ábra)

- külső felerősítésnél használja a mellékelt két darab facsavart (Ø4x30) és a tipliket.
- süllyesztett beszerelésnél használja a mellékelt két csavart (M4x16).

A nem tartozék kapcsolódobozhoz használja a külön rendelhető KJB111A vagy KJB211A tartozékokat.

**MEGJEGYZÉS** A felerősítés helyéül válassza az lehető legsimább felületet. Figyeljen, hogy a távírányító alsó fele ne deformálódjon el a rögzítőcsavarok túlhúzása miatt.



### 3. Kábelezze be a beltéri egységet

(Lásd: 6. ábra)

- 1 beltéri egység
- 2 a távirányító alsó része
- 3 a távirányító felső része
- 4 vezeték hátulról
- 5 vezeték felülről
- 6 vágjon helyet az alkatrészen a kábelek számára pl. fogóval

Kösse össze a távirányító felső részén a csatlakozókat (P1, P2) a beltéri egység kivezetéseivel (P1, P2). (A P1-nek és a P2-nek nincs polaritása.)

**MEGJEGYZÉS** A vezetékeket vezesse a tápfeszültség kábeleitől távol, hogy elkerülje az elektromos zajokat (külső zajt).



#### A vezeték adatai

| Vezetéktípus | Méret                     |
|--------------|---------------------------|
| 2 eres       | 0,75–1,25 mm <sup>2</sup> |

**MEGJEGYZÉS** Fejtse le a kábelburkolatot arról a szakasról, amelyik a távirányító tokján belülre kerül (✓). Lásd 5. ábra.



### 4. Tegye vissza a távirányító felső részét



Figyeljen, hogy ne lapítsa meg a vezetékeket a szerelés közben.

Lásd: 4. ábra:

Először az alsó pöcköket illessze a helyükre.

**MEGJEGYZÉS** 1. A kapcsolódoboz és az összekötő vezetékek nem tartozékok.



2. Ne érjen kézzel a PCB panelhez!

### Ha kettő távirányító vezérel egy beltéri egységet vagy beltéri egységek egy csoportját

Állítsa át a MAIN/SUB (fő/segéd) váltás kapcsolót az alábbiak szerint (Lásd: 3. ábra).

- 1 Fő távirányító (gyári beállítás)
- 2 Segéd távirányító

Az egyik távirányítót "main"-re (fő), a másikat "sub"-ra (segéd) kell állítani.

**MEGJEGYZÉS** 1. Ha egy távirányítóval vezérik az egységet, akkor azt "main"-re (fő) kell állítani.  
2. A távirányítót az áram alá helyezés előtt állítsa be!





 
"BB" jelenik meg körülbelül egy percig, ha a tápfeszültséget bekapcsolják. Ez idő alatt a távirányító nem működik.

## 5. Jogosultsági szint funkció

- Szükség esetén korlátozhatja a végezhető felhasználói műveleteket egyes gombok leállításával. Lásd "Helyszíni beállítások".

| Stint | Működő gombok   |
|-------|---|
| 1     | Mind  |
| 2     | <ul style="list-style-type: none"><li>• be/ki gomb</li><li>• időszabályzó gomb</li><li>• hőmérséklet-programozás gomb</li><li>• üzemmódváltó/MIN-MAX gomb</li><li>• ventilátorsebesség gomb</li><li>• a levegőfúvás irányának beállító gombja</li></ul> |
| 3     | <ul style="list-style-type: none"><li>• be/ki gomb</li><li>• hőmérséklet-programozás gomb</li><li>• ventilátorsebesség gomb</li></ul>   |

- Az 1. szintű jogosultság és a beállított jogosultsági szint közötti váltás a következőképpen történik:

- 1 Tartsa a ventilátorsebesség gombot  lenyomva,
- 2 és közben nyomja meg a 3 másik jelzett gombot egyszerre úgy, hogy a ventilátorsebesség gombot   nem engedi fel.

Lásd 8. ábra.

- Ha a segéd (sub) távirányítón szeretné korlátozni a felhasználói műveleteket, akkor először ezt a távirányítót csatlakoztassa az egységhez. Ellenőrizze, hogy a távirányító fő távirányítónak van-e beállítva (main; ez a gyári beállítás), majd módosítsa igény szerint a jogosultsági szint beállítását, és csak azután állítsa be a távirányítót segéd távirányítóként. Ezután folytathatja a fő távirányítóként beállítandó távirányító csatlakoztatásával.


 
 
 

 

## 6. Helyszíni beállítások

Ha a beltéri egységen külön rendelhető tartozékok vannak, akkor szükség lehet a beltéri egység beállításának módosítására. Lásd a külön rendelhető tartozékok szerelési kézikönyvét.

Lásd 7. ábra.

- a Egység száma
- b Első kódszám
- c Második kódszám
- d Mód szám
- e Külső beállítás üzemmód

### Eljárás (Lásd: 7. ábra)

- 1 Normál módban nyomja meg a " TEST" gombot legalább négy másodpercig, hogy külső beállítás üzemmódba lépjen.
- 2 Válassza ki a kívánt MODE NO. értéket a "" gombbal.
- 3 Csoportos vezérlésnél, amikor a beállítás beltéri egységenként történik (20, 21, 22 és 23 mód szám lett kiválasztva), nyomja meg a "" gombot, és válassza az "INDOOR UNIT NO." beállítását. (Erre a műveletre nincs szükség a csoportos beállításnál.)
- 4 Nyomja meg a "" felső gombot, és válassza a FIRST CODE NO. beállítását.
- 5 Nyomja meg a "" alsó gombot, és válassza a SECOND CODE NO. beállítását.
- 6 Nyomja meg egyszer a "" gombot, ezzel a beállítások tárolva lettek.
- 7 Nyomja meg a "" gombot a normál módba való visszatéréshez.



| Mód sz. 1. megjegyzés | ELSŐ KÓDSZÁM   | A beállítás leírása  | MÁSODIK KÓDSZÁM 2. megjegyzés  |                                |                          |            |               |   |   |              |
|-----------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|---------------|---|---|--------------|
|                       |  |  | 01                             | 02                             | 03                       | 04         |               |   |   |              |
| 10(20)                | 0  | Szűrőszennyezés - Erős/Enyhe (A levegőszűrő tisztításának esedékességét jelző üzenet gyakorisága.) (Ott kell beállítani, ahol a szűrő erősen szennyeződik, és a tisztítás esedékes üzenet megjelenésének időközét felelni kell.) | Ultra-hosszú élettartamú szűrő | Enyhe                          | Kb. 10 000 óra           | Erős       | Kb. 5 000 óra | — | — |              |
|                       |  |  |                                |                                | Hosszú élettartamú szűrő |            | Kb. 2 500 óra |   |   | Kb. 1250 óra |
|                       |  |  |                                |                                | Normál szűrő             |            | Kb. 200 óra   |   |   | Kb. 100 óra  |
|                       | 1  | Hosszú élettartamú szűrőtípus (hatással van a jelzés gyakoriságára) (Módosítsa a beállítást, ha ultrahosszú élettartamú szűrő van beszerelve.)   | Hosszú élettartamú szűrő       | Ultra-hosszú élettartamú szűrő | —                        | —          |               |   |   |              |
| 2                     | Termosztát-szenzor a távirányítóban  | Használat  | Letiltás                       | —                              | —                        |            |               |   |   |              |
| 3                     | A "levegőszűrő tisztítása esedékes" számláló jelzési időköze (ennél a beállításnál a jelzés elmarad) | Megjelenik   | Elmarad                        | —                              | —                        |            |               |   |   |              |
| 11(21)                | 0  | A csatlakoztatott Sky Air szimultán üzemmódú rendszerű beltéri egységek száma (beállítás szimultán működésű rendszernél)   | Páros                          | Iker                           | Hármas                   | Dupla iker |               |   |   |              |
| 12(22)                | 1  | BE/KI jel kívülről (beállítás, ha a gyors be-/kikapcsolás vezérlése kívülről történik).  | Gyors KI                       | BE/KI működés                  | —                        | —          |               |   |   |              |
|                       | 2  | Termosztát kiegyenlítésének váltása (beállítás, ha a távoli szenzor van használatban).   | 1°C                            | 0,5°C                          | —                        | —          |               |   |   |              |
| 13(23)                | 0  | Nagy levegőkimeneti sebesség (magas belmagasságú helyeken).  | ≤2,7 m                         | >2,7≤3,0 m                     | >3,0≤3,5 m               | —          |               |   |   |              |
|                       | 1  | A levegőfúvás irányának kijelölése (beállítás, ha levegőelzáró készlet lett felszerelve).  | 4 utas áramlás                 | 3 utas áramlás                 | 2 utas áramlás           | —          |               |   |   |              |
|                       | 3  | A levegőfúvás funkciójának kijelölése (beállítás, ha légrács lett a kimenetre szerelve).   | Fel van szerelve               | Nincs felszerelve              | —                        | —          |               |   |   |              |
|                       | 4  | A levegőfúvás-irány tartományának beállítása.  | Felső                          | Normál                         | Alsó                     | —          |               |   |   |              |
| 6                     | Külső statikus nyomás beállítása (beállítás a csatlakoztatott cső ellenállása szerint)               | Normál   | Nagy statikus nyomás           | Kis statikus nyomás            | —                        |            |               |   |   |              |

| Mód sz. 1. megjegyzés | ELSŐ KÓDSZÁM | A beállítás leírása   | MÁSODIK KÓDSZÁM 2. megjegyzés |                   |    |    |
|-----------------------|--------------|---|-------------------------------|-------------------|----|----|
|                       |              |   | 01                            | 02                | 03 | 04 |
| 15(25)                | 3            | Kondenzvízszivattyú működik párástítással.  | Fel van szerelve              | Nincs felszerelve | —  | —  |
| 1b                    | 0            | Jogosultsági szint beállítása   | 2. szint                      | 3. szint          | —  | —  |
|                       | 1            | HÁZON KÍVÜL üzemmód   | Nem engedélyezett             | Engedélyezett     | —  | —  |
|                       | 2            | Termosztát érzékelő a távirányítóban (csak hőmérséklet-tartomány és "házon kívül" üzemmódban) | Használat                     | Letiltás          | —  | —  |



## NOTES



***DAIKIN EUROPE NV***

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW23716-1