

 
DAIKIN




INSTALLATIONSHANDBOK

Fjärrkontroll


BRC1D528




1

 


2

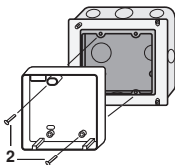


2

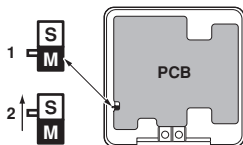


3

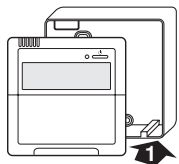


4

 


5

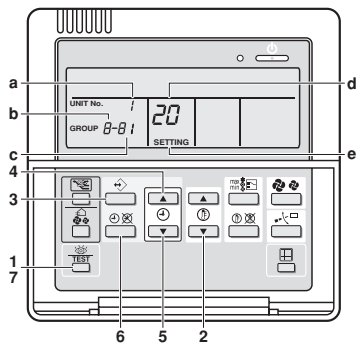

7

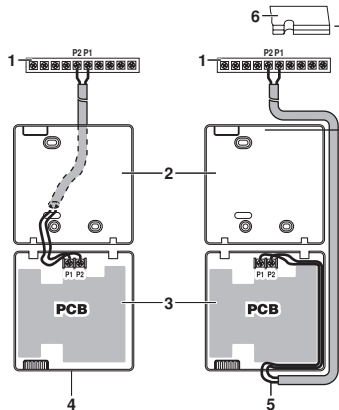

6

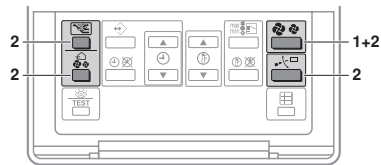

8





LÄS IGENOM DENNA HANDBOK NOGGRANT INNAN ENHETEN STARTAS. KASTA INTE BORT DEN. FÖRVARA DEN SÄKERT SÅ ATT DEN KAN ANVÄNDAS VID BEHOV.



FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANSLUTNING AV UTRUSTNING ELLER TILLBEHÖR KAN ORSAKA ELEKTRISK CHOCK, KORTSLUTNING, LÄCKAGE, BRAND ELLER ANNAN SKADA PÅ UTRUSTNINGEN. ANVÄND ENDAST TILLBEHÖR FRÅN DAIKIN SOM ÄR SPECIELLT TILLVERKADE FÖR ATT ANVÄNDAS MED UTRUSTNINGEN OCH LÄT EN UTBILDAD INSTALLATÖR INSTALLERA DEM.

OM DU HAR FRÅGOR ANGÅENDE INSTALLATIONSFÖRFARANDET ELLER ANVÄNDNINGEN TAR DU KONTAKT MED NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR RÅD OCH INFORMATION.

Paketet innehåller följande delar:

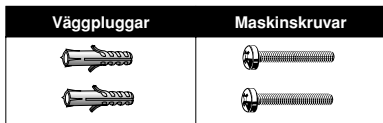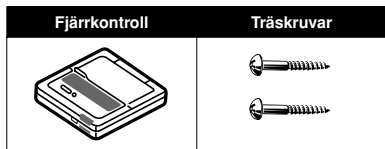

1. Ta bort den övre delen av fjärrkontrollen (Se bild 1)

För in en skruvmejsel i spåren (1) i den nedre delen av fjärrkontrollen (2 platser) och ta bort den övre delen av fjärrkontrollen.



Kretskortet sitter i fjärrkontrollens övre del. Var försiktig så att du inte skadar kretskortet med skruvmejseln.

2. Montera fjärrkontrollen (Se bild 2)

- 1 För utanpåliggande montering används de två medföljande träskruvarna (Ø4x30) och pluggarna.
- 2 För infälld montering används de två medföljande maskinskruvarna (M4x16).

För kopplingsboxen från fältförråd används det valfria tillvalet KJB111A eller KJB211A.

OBS



Välj en yta som är så plan som möjligt för monteringen. Var försiktig så att du inte drar åt monteringskruvarna för hårt så att den nedre delen av fjärrkontrollen blir skev.

3. Inkoppling till inomhusenheten (Se bild 6)

- 1 inomhusenhet
- 2 fjärrkontrollens underdel
- 3 fjärrkontrollens överdel
- 4 inkoppling från baksidan
- 5 inkoppling från översidan
- 6 knipsa upp hål för kabeldragningen med en tång eller liknande

Anslut terminalerna på överkanten av fjärrkontrollens överdel (P1, P2) till terminalerna på inomhusenheten (P1, P2). (P1 och P2 har ingen polaritet.)

OBS Vid kabeldragning ska du hålla kablarna ifrån strömförsörjningens kablage för att undvika störningar (brus).



Kabelspecifikationer

Kabeltyp	Dimension
2-trådig	0,75–1,25 mm ²

OBS Skala bort skärningen för den del som ska föras genom insidan på fjärrkontrollens hölje (✓). Se bild 5.



4. Sätt tillbaka fjärrkontrollens överdel



Kontrollera att ingen kabel hamnar i kläm vid anslutningen.

Se bild 4.

Sätt först tillbaka clipsen i underkant.

OBS



1. Kopplingsboxen och kablaget för anslutning medföljer inte.
2. Vidrör inte kretskortet med handen.

Vid styrning av en inomhusenhet eller en grupp av inomhusenheter med två fjärrkontroller

Ändra inställningen MAIN/SUB enligt nedan (Se bild 3).

- 1 Huvudfjärrkontroll (fabriksinställning)
- 2 Extra fjärrkontroll

Ange den ena fjärrkontrollen till "main" och den andra till "sub".

OBS



1. Om du styr anläggningen med bara en fjärrkontroll ska denna vara inställd på "main".
2. Ställ in fjärrkontrollen innan du sätter på strömmen.


"BB" visas i ca en minut när strömmen sätts på. Under den här tiden kan fjärrkontrollen inte användas.

5. Behörighetsnivåer

- Vid behov kan du begränsa användarens möjligheter genom att göra vissa funktioner oåtkomliga. Se kapitlet "Inställningar".

Nivå Knappar som kan användas	
1	Alla
2	<ul style="list-style-type: none">• på/av-knapp• programtimerknappen• temperaturinställningsknappen• driftändringsknappen/MIN-MAX-knappen• fläkthastighetsknappen• inställningsknappen för luftflödesriktning
3	<ul style="list-style-type: none">• på/av-knapp• temperaturinställningsknappen• fläkthastighetsknappen

- För växling mellan nivå 1-behörighet och den aktuella nivån gör du som följer:

- 1 Håll fläkthastighetsknappen   intryckt
- 2 och tryck på de 3 övriga indikerade knapparna samtidigt som du håller fläkthastighetsknappen   intryckt.

Se bild 8.

- Om du vill begränsa användarens möjligheter med fjärrkontrollen till enbart underordnad styrning ("sub") börjar du med att ansluta kontrollen till enheten. Kontrollera att fjärrkontrollen är inställd på "main" (fabriksinställning), ändra behörighetsnivån till önskad inställning och ange sedan fjärrkontrollen till "sub".

Du kan nu gå vidare med anslutningen av fjärrkontrollen som ska definieras som "main".


 
 
 

 

6. Inställningar

Om extra tillbehör monterats på inomhusenheten kan inomhusenhetens inställningar ha ändrats. Se instruktionshandboken för de individuella tillbehören.

Se bild 7.

- a Enhet Nr
- b Första kod Nr
- c Andra kod Nr
- d Läge Nr
- e Inställningsläge

Procedur (Se bild 7)

- 1 I normalläge: Tryck på knappen  i minst fyra sekunder så övergår du i INSTÄLLNINGSLÄGE.
- 2 Välj önskat LÄGESNUMMER med knappen .
- 3 Vid inställning av inomhusenheten för gruppstyrning (läge Nr 20, 21, 22 och 23 har valts), trycker du på -knappen och väljer vilket INOMHUSENHETSNUMMER som ska ställas in. (Detta är nödvändigt vid gruppinställning.)
- 4 Tryck på den övre -knappen och välj FÖRSTA KODNUMMER.
- 5 Tryck på den nedre -knappen och välj ANDRA KODNUMMER.
- 6 Tryck en gång på -knappen för att bekräfta de aktuella inställningarna.
- 7 Tryck på -knappen för att återgå till NORMALLÄGE.

Exempel

Om du har en gruppinställning och tiden för rengöring av luftfiltret angivits till hård nedsmutsning väljer du LÄGESNUMMER "10", FÖRSTA KODNUMMER "0" och ANDRA KODNUMMER "02".

OBS



1. Inställningen görs i gruppplåge, men om lägesnumret inom parentes väljs kan inomhusenheterna även ställas in var för sig.
2. Det andra kodnumret har inställningen "01" vid leverans från fabriken.
3. Gör inga inställningar som inte anges i tabellen.
4. Visas inte om inomhusenheten saknar denna funktion.
5. Vid återgång till normalläge kan "88" visas på displayen för initiering av fjärrkontrollen.
6. Du kan inte ändra fältinställningar på fjärrkontrollen med inställningen "sub".

Anteckningar

Läge Not 1	Första kod- nummer	Inställningsbeskrivning	Andra kodnummer Not 2					
			01	02	03	04		
10(20)	0	Filternedsmutsning - Hård/Lätt (Inställning för intervall mellan meddelanden om rengöring av luftfiltret) (Inställning för hård filternedsmutsning och halverat tidsintervall för visning av "dags att rengöra luftfiltret")	Filter med ultralång drifttid	Ca 10 000 timmar	Kraftig	Ca 5 000 timmar	—	—
			Filter med lång drifttid	Ca 2 500 timmar		Ca 1 250 timmar		
			Standard- filter	Ca 200 timmar		Ca 100 timmar		
	1	Filtertyp med lång drifttid (inställning av tid för indikering av filterbyte). (Ändra inställningen när filter med ultralång drifttid installeras)	Filter med lång drifttid	Filter med ultralång drifttid	—	—		
2	Termostatsensor i fjärrkontroll	Använd	Används ej	—	—			
3	Intervall för visning av påminnelse om rengöring av luftfilter (inställning för ej visning av filterpåminnelse)	Visa	Visa inte	—	—			
11(21)	0	Inställningsnummer för anslutna inomhusenheter för samtidigt Sky Air-driftsystem (inställning för samtidiga driftsystem)	Par	Dubbel	Trippel	Dubbel dubbel		
12(22)	1	PÅ/AV-indata utifrån (inställning för när tvingad PÅ/AV styrs utifrån).	Tvingad AV	PÅ/AV-drift	—	—		
	2	Ändring via termostatdifferential (inställning för användning av fjärrsensor).	1°C	0,5°C	—	—		
13(23)	0	Hög luftutsläppshastighet (för tillämpningar med högt i tak).	≤2,7 m	>2,7≤3,0 m	>3,0≤3,5 m	—		
	1	Val av luftflödesriktning (inställning för när en blockeringssats installerats).	4-vägsflöde	3-vägsflöde	2-vägsflöde	—		
	3	Val av luftflödesfunktion (inställning för användning av en dekorationspanel för luftutlopp).	Installerad	Ej installerad	—	—		
	4	Inställning för luftflödesriktningsintervall.	Övre	Normal	Nedre	—		
	6	Inställning av externt statiskt tryck (inställning enligt motstånd i installerad kanal)	Normal	Högt statiskt tryck	Lågt statiskt tryck	—		

Läge Not 1	Första kod- nummer	Inställningsbeskrivning	Andra kodnummer Not 2			
			01	02	03	04
15(25)	3	Drift av dräneringspumpen med luftfuktning.	Installerad	Ej installerad	—	—
1b	0	Behörighetsnivåinställning	Nivå 2	Nivå 3	—	—
	1	"Leave home"-funktion	Ej tillåten	Tillåten	—	—
	2	Termostatsensor i fjärrkontrollen (endast för begränsningsoperation och "leave home"-funktion)	Används	Används ej	—	—

Anteckningar

NOTES



DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW23716-3