

 
**DAIKIN**




# INSTALLERINGSHÅNDBOK

## Fjernkontroll



BRC1D528




1

 


2

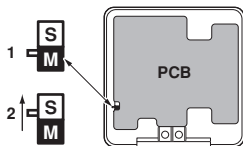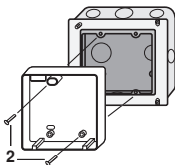


3

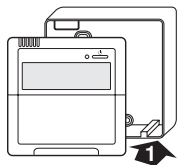


4

 


5

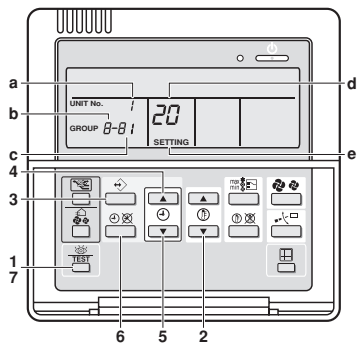

7

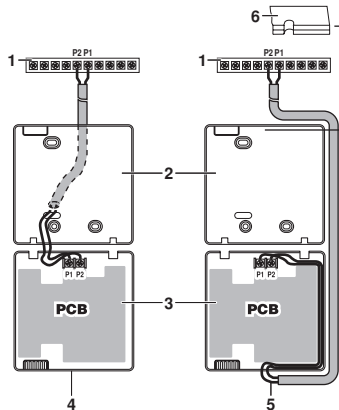

6

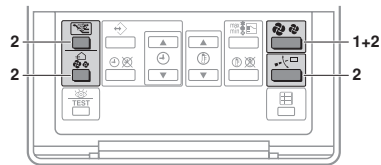

8




LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR ANLEGGET STARTES OPP. HÅNDBOKEN MÅ IKKE KASTES. HA DEN I ARKIVET FOR FREMTIDIG REFERANSE.



HVIS DET GJØRES FEIL VED MONTERING ELLER TILKOPLING AV ANLEGGET ELLER TILBEHØR TIL ANLEGGET, KAN DET FØRE TIL OVERLEDNING OG DET VIL VÆRE FARE FOR Å FÅ ELEKTRISK STØT. DET KAN OPPSTÅ LEKKASJE, BRANN ELLER ANNEN SKADE PÅ ANLEGGET. DET MÅ KUN BRUKES ORIGINALT TILBEHØR FRA DAIKIN. TILBEHØRET MÅ ALLTID MONTERES AV FAGMANN.

NÆRMESTE FORHANDLER BISTÅR MED RÅD OG VEILEDNING OM DU HAR SPØRSMÅL OM MONTERING ELLER BRUK AV ANLEGGET.

Settet inneholder følgende deler:

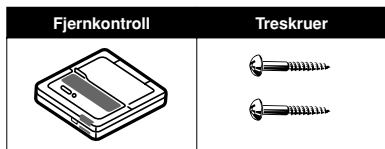

### Veggplugger



### Maskinskruer



## 1. Ta av øvre del av fjernkontrollen (Se figur 1)

Sett en skrutrekker i sporene (1) i nedre del av fjernkontrollen (2 steder) og ta av øvre del av fjernkontrollen.



Kretskortet er montert i øvre del av fjernkontrollen. Pass på at du ikke skader kortet med skrutrekkeren.

## 2. Fest fjernkontrollen (Se figur 2)

- 1 For åpen montering festes den med de to vedlagte treskruene ( $\varnothing 4 \times 30$ ) og pluggen.
- 2 For innfelt montering festes den med de to vedlagte maskinskruene ( $M4 \times 16$ ).

Til kopplingsboks som kjøpes lokalt brukes tilbehør KJB111A eller KJB211A.

### NB



Velg et så flatt sted som mulig til monteringsflate. Pass på at du ikke misformer nedre del av fjernkontrollen ved å trekke til festeskruene for hardt.

### 3. Kople til innendørsenheten (Se figur 6)

- 1 innendørsenhet
- 2 nedre del av fjernkontrollen
- 3 øvre del av fjernkontrollen
- 4 tilkoplek fra baksiden
- 5 tilkoplek fra toppen
- 6 lag hakk for ledningene med knipetang e.l.

Kople sammen kontaktene på toppen av øvre del av fjernkontrollen (P1, P2) og kontaktene på innendørsenheten (P1, P2). (P1 og P2 har ikke polaritet.)

**NB** Ved tilkopling av ledningene må ledningene legges unna strømtilførselsledningen for å unngå elektrisk støy (ekstern støy).



### Kablingsspesifikasjoner

Ledningstype	Dimensjon
2-leder	0,75–1,25 mm <sup>2</sup>

**NB** Trekk av skjermingen på den delen som skal gjennom innsiden av fjernkontrollens hus (✓). Se figur 5.



### 4. Sett tilbake øvre del av fjernkontrollen



Pass på at ledningen ikke kommer i klem.

Se figur 4:

Begynn først med å feste fra klemmene nederst.

- NB**
1. Koplingsboks og ledning for tilkopling er ikke inkludert.
  2. Ikke ta direkte på kretskortet.



### Hvis du skal styre én innendørsenhet eller en gruppe innendørsenheter med to fjernkontroller

Endre bryterinnstilling for MAIN/SUB som beskrevet under (Se figur 3).

- 1 Main-fjernkontroll (fabrikkinnstilt)
- 2 Sub-fjernkontroll

Still den ene fjernkontrollen på "main" og den andre på "sub".

- NB**
1. Hvis du bruker én fjernkontroll, må du sørge for å stille den på "main".
  2. Still fjernkontrollen før du slår på strømmen.







"88" vises ca. ett minutt når strømmen slås på. Fjernkontrollen kan ikke brukes mens dette pågår.

## 5. Tillatelsesnivåfunksjon

- Om ønskelig kan du begrense brukeraktiviteten ved å begrense antallet knapper som kan brukes. Se kapitlet "Innstillinger på installasjonsstedet".

Nivå	Anvendbare knapper
1	Alle
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• på/av-knapp</li><li>• planleggingstidsknapp</li><li>• temperaturjusteringsknapp</li><li>• driftsendring/MIN-MAX knapp</li><li>• viftehastighetsknapp</li><li>• justeringsknapp for retningen på luftstrømmen</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• på/av-knapp</li><li>• temperaturjusteringsknapp</li><li>• viftehastighetsknapp</li></ul>

- Gjør følgende for å veksle mellom nivå 1-tillatelse og valgt driftsnivå:

- 1 Hold viftehastighetsknappen   inne
- 2 og trykk samtidig på de 3 andre angitte knappene mens du holder viftehastighetsknappen   inne.

Se figur 8.

- Hvis du vil begrense fjernkontrollens brukerhandling til "sub", begynner du med å kople kun denne kontrollen til enheten. Påse at denne kontrollen er stilt på "main" (fabrikkinstilling) først, endre tillatelsesnivå til den innstillingen du ønsker og still først da fjernkontrollen på "sub". Nå kan du fortsette med å kople til den fjernkontrollen som skal defineres som "main".



 




## 6. Innstillinger på installasjonsstedet

Hvis det monteres tilbehør på innendørsenheten, må innendørsenhetens innstilling eventuelt endres. Se bruksanvisningen for hvert tilbehør.

Se figur 7.

- a Enhet NR.
- b Første kode NR.
- c Andre kode NR.
- d Modus NR.
- e Modus for innstilling på stedet

### Prosedyre (Se figur 7)

 - 1 I normal modus trykker du på ""-knappen i minst fire sekunder, så kommer du inn i MODUS FOR INNSTILLING PÅ STEDET.
- 2 Velg ønsket MODUS NR. med ""-knappen.
- 3 Hvis du stiller hver innendørsenhet under gruppekontroll (modus nr. 20, 21, 22 og 23 er valgt), trykker du på ""-knappen og velger INNENDØRSENHET NR. som skal stilles. (Dette er ikke nødvendig når du stiller gruppe.)
- 4 Trykk på den øvre ""-knappen og velg FØRSTE KODE NR.
- 5 Trykk på den nedre ""-knappen og velg ANDRE KODE NR.
- 6 Trykk én gang på ""-knappen, så er gjeldende innstillinger STILT.
- 7 Trykk på ""-knappen for å gå tilbake til NORMAL MODUS.



Modus nummer Merknad 1	FØRSTE KODENR.	Beskrivelse av innstilling	ANDRE KODENR. Merknad 2						
			01	02	03	04			
10(20)	0	Filterforurensning - Kraftig/Lett (Innstilling for tidsintervall for displaytid for å rengjøre luftfilteret) (Innstilling for kraftig filterforurensning og tidsintervall for displaytid for å rengjøre luftfilteret halveres)	Filter med ekstra lang levetid	Lett	Kraftig	Ca. 10 000 timer	Ca. 5 000 timer	—	—
			Filter med lang levetid			Ca. 2 500 timer	Ca. 1 250 timer		
			Standard-filter			Ca. 200 timer	Ca. 100 timer		
	1	Filter med lang levetid (innstilling av filtervarslingstid). (Innstillingen må endres når filter med ekstra lang levetid er installert)	Filter med lang levetid	Bruk	Filter med ekstra lang levetid	—	—		
2	Termostattføler i fjernkontroll		Bruk	Ikke bruk	—	—			
3	Tidsintervall for displaytid for rengjøring av luftfilter (innstilling når filtervarsling ikke skal vises)		Vis	Ikke vis	—	—			
11(21)	0	Innstilling av antall innendørs Sky Air-enheter for samtidig drift (innstilling for system med samtidig drift)	Par	Dobbel	Trippel	Dobbel tvilling			
12(22)	1	PÅ/AV-inngang fra utsiden (innstilling når tvungen PÅ/AV skal betjenes fra utsiden).	Tvungen AV	PÅ/AV drift	—	—			
	2	Termostatdifferensialveksling (innstilling ved bruk av fjernføler).	1°C	0,5°C	—	—			
13(23)	0	Høy luftutløpshastighet (til bruk ved stor takhøyde).	≤2,7 m	>2,7≈3,0 m	>3,0≈3,5 m	—			
	1	Valg av retning på luftstrømmen (innstilling når et sett blokkeringsmatten er montert).	4-veis strømming	3-veis strømming	2-veis strømming	—			
	3	Valg av luftstrømfunksjon (innstilling ved bruk av dekorasjonspanel for utløpet).	Utstyrt med	Ikke utstyrt med	—	—			
	4	Innstilling av retningen og rekkevidden av luftstrømmen.	Øvre	Normal	Nedre	—			
	6	Innstilling av det utvendige statiske trykket (innstilling i henhold til motstanden i den tilkoblede kanalen).	Normal	Høyt statisk trykk	Lavt statisk trykk	—			





## NOTES



***DAIKIN EUROPE NV***

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW23716-4