

 
**DAIKIN**




**Priročnik za montažo**

# **Daljinski upravljalnik**


**BRC1D528**





1

 


2

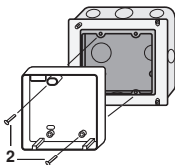


3

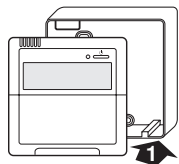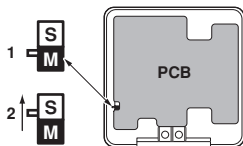


4

 

5

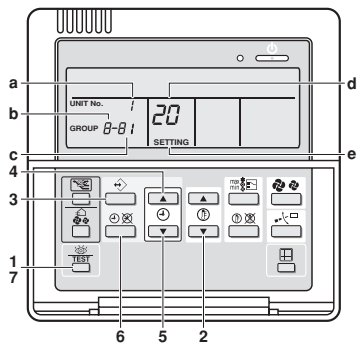


7

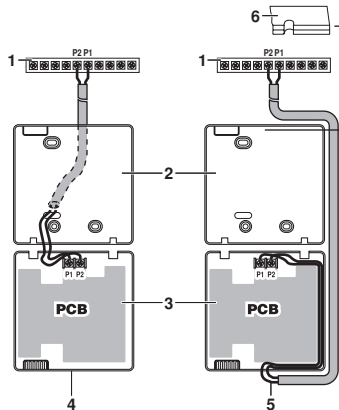

6

8

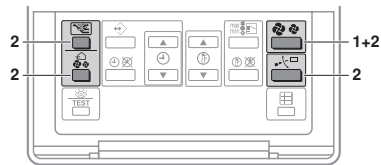



PRED ZAGONOM NAPRAVE POZORNO PREBERITE TA NAVODILA. NE ZAVRZITE JIH. SPRAVITE JIH NA VARNO MESTO, KER JIH BOSTE POTREBOVALI TUDI V PRIHODNJE.



NESTROKOVNA MONTAŽA ALI PRIKLOP NAPRAVE IN OPREME LAHKO POVZROČI ELEKTRIČNI UDAR, KRATEK STIK, UHAJANJE TEKOČIN, POŽAR ALI KAKO DRUGAČE POŠKODUJE NAPRAVO ALI OPREMO. UPORABLJAJTE LE PRIBOR PODJETJA DAIKIN, KI JE ZASNOVAN IN IZDELAN POSEBEJ ZA NJIHOVE NAPRAVE, KI NAJ JIH MONTIRA STROKOVNJAK.

ČE IMATE KAKRŠNAKOLI VPRAŠANJA GLEDE MONTAŽE ALI UPORABE NAPRAVE, SE VEDNO OBRNITE NA PRODAJALCA KLIMATSKIH NAPRAV DAIKIN.

## Komplet vsebuje naslednje dele:

Daljinski upravljalnik	Lesne vijake

Stenske vtičake	Vijake

## 1. Odstranite zgornji del daljinskega upravljalnika. (Glejte sliko 1)

V režo (1) na glavi vijaka v spodnjem delu daljinskega upravljalnika (2 mesti) vtaknite navadni izvijač in odstranite zgornji del daljinskega upravljalnika.



Kartica tiskanega vezja je montirana v zgornjem delu daljinskega upravljalnika. Pazite, da z izvijačem ne poškodujete kartice.

## 2. Pritrdite daljinski upravljalnik. (Glejte sliko 2)

- za montažo na izpostavljenem mestu pritrdite z dvema priloženima lesnima vijakoma ( $\varnothing 4 \times 30$ ) in vložkoma.
- za podometno montažo pritrdite z dvema priloženima vijakoma ( $M4 \times 16$ ).

Za lokalno dobavljeno stikalno omarico uporabite opcijski pribor KJB111A ali KJB211A.

**OPOMBA** Za montažo izberite najbolj ravni del montažne površine. Pazite, da s preveč zategnjenimi vijaki ne bi pokvarili oblike spodnjega dela daljinskega upravljalnika.



### 3. Priključite električne vodnike na zunanjo enoto. (Glejte sliko 6)

- 1 Notranja enota
- 2 spodnji del daljinskega upravljalnika
- 3 zgornji del daljinskega upravljalnika
- 4 ožičenje z zadnje strani
- 5 ožičenje z zgornje strani
- 6 izrežite del za ožičenje, tako da boste lahko uporabljali klešče itd.

Priključite sponke na zgornji strani daljinskega upravljalnika (P1, P2) in priključne sponke na notranji enoti (P1, P2). (polariteta za P1 in P2 ni pomembna)

**OPOMBA** Med ožičenjem speljite ožičenje v stran od napajalnega ožičenja, da se tako izognete električnim motnjam (zunanje motnje).



### Specifikacija ožičenja

Vrsta ožičenja	Velikost
2 žici	0,75–1,25 mm <sup>2</sup>

**OPOMBA** Ogolite oklop tako daleč, da boste lahko vodnike vtaknili skozi ohišje daljinskega upravljalnika (✓). Glejte [sliko 5](#).



### 4. Ponovno povežite zgornji del daljinskega upravljalnika



Preverite, da med priključevanjem niste stisnili kabla.

Glejte [sliko 4](#).

Pritrjevanje pričnite z objemkami na spodnji strani.

**OPOMBA** 1. Stikalna omarica in priključni kabel nista priložena.



2. Ne dotikajte se kartice s tiskanim vezjem z golimi rokami.

### Če kontrolirate eno zunanjo enoto ali skupino zunanjih enot z dvema daljinskima upravljalnikoma

Spremenite nastavev preklopnega stikala MAIN/SUB kot je opisano spodaj ([Glejte sliko 3](#))

- 1 Glavni daljinski upravljalnik (tovarniška nastavev)
- 2 Podrejeni daljinski upravljalnik

Nastavite en daljinski upravljalnik kot "glavni" ostale pa kot "podrejene".

**OPOMBA** 1. Če upravljate z enim daljinskim upravljalnikom, ga nastavite na "glavni".



2. Nastavite daljinski upravljalnik preden vklopite električno napajanje.





Po vklopu napajanja, se za približno 1 minuto se prikaže "88". Med tem časom daljinski upravljalnik ne more delovati.

## 5. Nivo pristojnosti

- Po potrebi lahko omejite uporabniške akcije z omejitvijo števila delujočih tipk. Glejte poglavje "Nastavitve na licu mesta".

Nivo	Delujoče tipke
1	Vse
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• tipka ON/OFF (vklop/izklop)</li><li>• tipka časovnik za raspored</li><li>• tipka za nastavitve temperature</li><li>• sprememba delovanja/tipka MIN-MAX</li><li>• tipka za hitrost ventilatorjev</li><li>• tipka za nastavitve smeri pretoka zraka</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• tipka ON/OFF (vklop/izklop)</li><li>• tipka za nastavitve temperature</li><li>• tipka za hitrost ventilatorjev</li></ul>

- Za preklon med nivojem 1 in izbranim nivojem delovanja je postopek naslednji:

- 1 Držite pritisnjeno tipko   za hitrost ventilatorja,
- 2 in istočasno pritisnite 3 druge označene tipke  .

Glejte [sliko 8](#).

- Če želite omejiti aktivnosti na daljinskem upravljalniku, ki je določeno kot podrejen, priključite na enoto samo ta daljinski upravljalnik. Preverite, da je ta daljinski upravljalnik nastavljen kot "glavni" (tovarniška nastavitve), nato spremenite nivo pooblastil na obseg, ki ga želite in šele nato nastavite daljinski upravljalnik kot podrejeni. Sedaj lahko nadaljujete s priključitvijo daljinskega upravljalnika, ki ga želite določiti kot "glavnega".



 
 





## 6. Nastavitve na licu mesta

Če je na zunanji enoti montiran opcijski pribor, bo morda treba spremeniti nastavitve notranje enote. Glejte navodila za vsak opcijski pribor.

Glejte [sliko 7](#).


- a Enota NO
- b Prva NO koda
- c Druga NO koda
- d Način NO
- e Način lokalne nastavitve

### Postopek (Glejte [sliko 7](#))

- 1 Ko ste v običajnem načinu, za najmanj 5 sekund pritisnite tipko  in že ste vstopili v način FIELD SET MODE.
- 2 S tipko  izberite želen MODE NO.
- 3 Ko med skupinskim upravljanjem nastavljate vsako notranjo enoto (ko so izbrani načini št. 20, 21, 22 in 23) pritisnite tipko  in izberite INDOOR UNIT NO. Ki jo želite nastaviti (To delovanje je nepotrebno pri skupinski nastavitvi).
- 4 Pritisnite   zgornjo tipko in izberite FIRST CODE NO.
- 5 Pritisnite   spodnjo tipko in izberite SECOND CODE NO.
- 6 Enkrat pritisnite tipko  in trenutne nastavitve so nastavljene.
- 7 Pritisnite tipko  in se vrnete v NORMAL MODE.

 
## Primer

Med skupinsko nastavitvijo je čas za čiščenje zračnega filtra nastavljen na FILTER CONTAMINATION - HEAVY, SET MODE NO. na "10", FIRST CODE NO. na "0", in SECOND CODE NO. na "02".

**OPOMBA**  1. Nastavljanje se nadaljuje v skupinskem načinu, če je izbrana številka načina v oklepaju; notranje enote lahko nastavljate tudi posamično.

2. Številka SECOND CODE je tovarniško nastavljena na vrednost "01".
3. Ne nastavljajte na vrednosti, ki jih ni v tabelah.
4. Se ne prikaže, če notranja enota ni opremljena s to funkcijo.
5. Ko se vračate v normalni način, se na LCD-ju lahko prikaže "88", da bi se daljinski upravljalnik lahko inicializiral sam.
6. Na daljinskem upravljalniku, nastavljenem na "podrejen", ni možno spreminjati lokalnih nastavitvev.

## Opombe



Št. načina Opomba 1	PRVA ŠT. KODE	Opis nastavitve	DRUGA ŠT. KODE Opomba 2						
			01	02	03	04			
10(20)	0	Onesnaženost filtra - močna/manjša (Nastavljanje časa pavze pri prikazu časa do čiščenja filtra) (Nastavljanje časa pavze pri prikazu časa do čiščenja filtra se prepolovi, če je onesnaženost filtra velika)	Filter z zelo dolgo življenjsko dobo	Manjša	Težja	približno 10.000 h	približno 5.000 h	—	—
			Filter z dolgo življenjsko dobo			približno 2.500 h	približno 1.250 h		
			Standardni filter			približno 200 h	približno 100 h		
	1	Vrsta filtra z dolgo življenjsko dobo (nastavitev znaka za indikacijo časa filtra) (Spremenite nastavitve, ko je montiran filter z zelo dolgo življenjsko dobo)	Filter z zelo dolgo življenjsko dobo	Filter z zelo dolgo življenjsko dobo	—	—			
2	Termostatsko tipalo v daljinskem upravljalniku	Uporaba	Ni uporabljeno	—	—				
3	Čas presledka med prikazi števecv za čiščenje zračnega filtra (nastavitev časa, ko naj se znak za filter ne prikaže)	Prikažite	Ne prikažite	—	—				
11(21)	0	Nastavitev števila istočasno priključenih Sky Air enot na sistem notranjih enot (nastavitev števila istočasno delujočih sistemov)	Par	Dvojček	Trojček	Dvojni dvojček			
12(22)	1	ON/OFF vhod z zunanje strani (nastavitev, ko je prisiljen ON/OFF (vklop/izklop) narekovan od zunaj)	Prisiljen OFF (izklop)	Delovanje ON/OFF (vklop/izklop)	—	—			
	2	Preklop diferencialnega termostata (nastavitev za uporabo daljinskega tipala)	1°C	0,5°C	—	—			

Št. načina Opomba 1	PRVA ŠT. KODE	Opis nastavitve	DRUGA ŠT. KODE Opomba 2			
			01	02	03	04
13(23)	0	Izstopna hitrost zgornjega zraka (za uporabo pri visokih stropih)	≤2,7 m	>2,7≤3,0 m	>3,0≤3,5 m	—
	1	Izbira smeri pretoka zraka (nastavitev, če je montiran komplet blokirnih blazinic)	Štirismerni pretok	Trismerni pretok	Dvosmerni pretok	—
	3	Izbira funkcije pretoka zraka (nastavitev, če je za izstop uporabljena okrasna plošča)	Opremljeno	Ni opremljeno	—	—
	4	Nastavitev obsega smeri pretoka zraka	Zgornji	Normalen	Spodnji	—
	6	Nastavitev zunanega statičnega tlaka (nastavitev skladno z upornostjo cevovoda)	Normalen	Visok statični tlak	Nizek statični tlak	—
15(25)	3	Delovanje iztočne črpalke za vlaženje	Opremljeno	Ni opremljeno	—	—
1b	0	Nastavitev nivoja pooblastil	Nivo 2	Nivo 3	—	—
	1	Funkcija odsotnost z doma	Ni dovoljeno	Dovoljeno	—	—
	2	Termostatsko tipalo v daljinskem upravljalniku (samo za omejeno delovanje in funkcijo odsotnost z doma)	Uporaba	Ni uporabljeno	—	—



## NOTES



***DAIKIN EUROPE NV***

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW23716-6