

---

## Kablosuz Uzaktan Kumanda Kiti

---

MODELLER

**BRC7EA628**

**BRC7EA629**

**BRC7EA630**

---

## İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ .....	1
MONTAJ ÖNCESİ .....	2
UZAKTAN KUMANDANIN MONTAJI .....	2
ALICI MONTAJI .....	3
SAHA AYARLARI .....	8
TEST ÇALIŞMASI .....	9

Montajdan önce bu talimatları dikkatle okuyun. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

Kılavuzun aslı İngilizce metindir. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.

### 1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ

Cihaz ekipmanlarını kurmadan önce lütfen bu "GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ" dikkatli bir biçimde okuyun ve cihazı doğru bir biçimde kurduğunuzdan emin olun. Montaj işlemini tamamladıktan sonra, ilk çalıştırma sırasında ünitenin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Lütfen, ünitenin nasıl çalıştırılacağı ve bakımın nasıl yapılacağı konusunda müşteriyi bilgilendirin.

İkaz simgelerinin anlamları



**İKAZ** ..... İkaza riayet edilmezse, yaralanmaya veya ekipman hasarına yol açabilir.

**NOT**  ..... Bu talimatlar, cihazın doğru kullanımını sağlayacaktır.



 



 

**İKAZ**





- İç üniteyle birlikte verilen montaj kılavuzuna da bakın.
- Montaj öncesinde, aşağıdaki koşulların karşılandığını onaylayın.
  - Uzaktan kumandanın çalışmasını engelleyecek bir şey bulunmadığından emin olun. (Alıcı yakınında bir ışık kaynağı veya flüoresan lamba bulunmadığından emin olun. Ayrıca, alıcının doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun.)
  - Çalışma gösterge lambasının ve diğer göstergelerin kolayca görülebildiğinden emin olun.

 
 
 
## 2. MONTAJ ÖNCESİ

### 2-1 AKSESUARLAR

Seçenek kitinizle birlikte aşağıdaki aksesuarların eksiksiz şekilde verildiğini kontrol edin.

Adı	Alıcı		(3) Röle donanımı - uzun	(4) Röle donanımı - kısa	Kablosuz uzaktan kumanda	Vida
	(1) Işık alıcısı tertibatı	(2) İletim PC kartı				
Miktarı	1 adet.	1 adet.	1 adet.	1 adet.	1 adet.	2 adet.
Biçimi						

Adı	Uzaktan kumanda yuvası	(5) Ünite No. etiketi	(6) Kontrol paneli (etiketli)	Kuru pil LR03 (AM4)	(7) Kelepçe									
Miktarı	1 adet.	1 adet.	1 adet.	2 adet.	1 adet.									
Biçimi		<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
1	2	3												
1	2	3												
1	2	3												

Adı	Sızdırmazlık malzemesi (8)	Kullanım kılavuzu	Montaj kılavuzu
Miktarı	1 adet.	1 adet.	1 adet.
Biçimi			

### 2-2 MONTAJ GÖREVLİSİ İÇİN NOT

- Müşteriye ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu üzerinden sistemi nasıl doğru şekilde çalıştırabileceğini öğrettikten sonra emin olun.

 
## 3. UZAKTAN KUMANDANIN MONTAJI

### (Kablosuz uzaktan kumandanın monte edilmesi)


- Uzaktan kumandayı fırlatmayın veya büyük darbelere maruz bırakmayın. Ayrıca, kumandayı neme ya da doğrudan güneş ışığına maruz kalabilecek yerlerde saklamayın.
- Çalışırken, uzaktan kumandanın verici parçasını alıcı yönünde tutun.
- Uzaktan kumandanın doğrudan iletim mesafesi yaklaşık 7 metredir.
- Alıcı ile uzaktan kumanda arasında perde gibi bir engel varsa, sinyal iletilmeyebilir.

## • Duvara veya sütuna montajı

1. Uzaktan kumanda yuvasını vidalarla sabitleyin.




2. Uzaktan kumandayı uzaktan kumanda yuvasına üst taraftan kaydırarak yerleştirin.

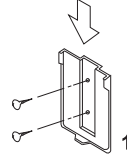


## • Pillerin takılması

 1. Uzaktan kumandanın arka kapağını ok yönünde kaydırarak açın.



 2. Ürünle verilen kuru pilleri takın. Pilleri gösterilen (+) ve (-) kutup işaretleriyle eşleştirerek doğru şekilde ayarlayın ve takın. Ardından, arka kapağı yukarıda açıklandığı gibi takın.



## 4. ALICI MONTAJI

### (1) Montaj öncesi hazırlıklar

Servis kapağını ve ön ızgarayı çıkartın. Çıkarma konusunda ayrıntılı bilgi için ana iç ünite ile birlikte verilen montaj kılavuzuna bakın.

### (2) Adresin ve ANA/ALT uzaktan kumandanın belirlenmesi.

Tek bir oda için birden fazla uzaktan kumanda ayarı yapılacaksa, alıcı ve uzaktan kumanda için adres ayarı gerçekleştirin.

 
Tek bir oda için birden fazla kablolu kumanda ayarı yapılacaksa, alıcının ANA/ALT düğmesini değiştirin.

## AYAR PROSEDÜRÜ

### 1. Alıcının ayarlanması


İletim PC kartı (2) üzerindeki kablosuz adres düğmesini (SS2) aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde ayarlayın.

Unit No.	No. 1	No. 2	No. 3
Kablosuz adres düğmesi (SS2)			



1 iç ünite için hem kablolu hem de kablosuz uzaktan kumanda kullanılıyorsa, kablolu kumanda ANA kumanda olarak ayarlanmalıdır. Bu durumda, alıcının ANA/ALT düğmesini (SS1) ALT konumuna ayarlayın.

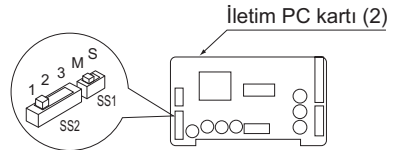


 

(Kablolu uzaktan kumanda "ANA" olacaktır.)



	ANA	ALT
ANA/ALT düğmesi (SS1)		


 
## 2. Kablosuz uzaktan kumanda adresinin ayarlanması (Fabrikada "1" olarak ayarlanmıştır)


(Uzaktan kumandanadan ayar)

1. Saha Ayar moduna ulaşmak için  düğmesini ve  düğmesini en az 4 saniye boyunca basılı tutun. (Sağdaki şekildeki ekran alanında gösterilir.)
2.  düğmesine basın ve bir çoklu ayar (A/b) seçin. Düğmeye her bastığınızda, ekran "A" ile "b" arasında değişir.
3. Adresi ayarlamak için " " ve " " düğmelerini kullanın.

→1→2→3→4→5→6

Adres 1 ile 6 arasında ayarlanabilir, ancak 1 ~ 3 konumuna ve alıcı ile aynı adrese ayarlayın. (Alıcı, 4 ~ 6 adresiyle çalışmaz.)

4. Ayarı girmek için  düğmesine basın.
5. Saha Ayar modundan çıkmak ve normal ekrana dönmek için  düğmesini en az 1 saniye boyunca basılı tutun.

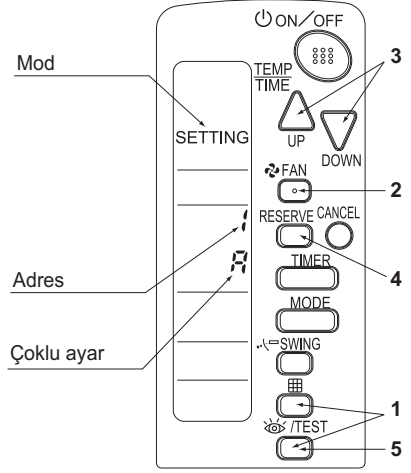

### Ekran ayarları A/b


İç ünite dışarıdan kontrol ile çalıştırıldığında (merkezi kumanda vb.), bazı durumlarda bu uzaktan kumandanadan gelen AÇIK/KAPALI komutuna ve sıcaklık ayarı komutlarına yanıt vermeyebilir. Müşterinin tercih ettiği ayarı kontrol edin ve aşağıda gösterilen şekilde çoklu ayarları gerçekleştirin.

Uzaktan kumanda		Çalışma diğer klimalar ve cihazlar tarafından kontrol edildiğinde hareket
Çoklu ayar	Uzaktan kumanda ekranı	
A: Standart	Tüm öğeler görüntülenir.	Çalışma modu değişiminde, sıcaklık ayarı veya benzeri işlemler uzaktan kumandanadan gerçekleştirilir; iç ünite komutları reddeder. (Sinyal alma sesi "pi" veya "pik-pik-pik") Sonuç olarak, iç ünitenin çalışma durumu ile uzaktan kumanda ekranı üzerindeki gösterge arasında bir ekran uyumsuzluğu meydana gelir.
b: Multi Sistem	Operasyonlar yürütmeden sonra kısa süreyle ekranda kalır.	Tüm komutlar kabul edilir. (Sinyal alma sesi "pik pik") Uzaktan kumanda üzerindeki gösterge kapalı olduğundan, yukarıda açıklanan benzer bir uyumsuzluk oluşmaz.

3. İç ünitenin ön ızgarasına ve kablosuz uzaktan kumandanın arkasına ürünle birlikte verilen ünite numarası etiketini (5) takın.


### [TEDBİRLER]

Alıcının ve uzaktan kumandanın ünite numarasını birbirleriyle aynı şekilde ayarlayın. Ayarlar farklı olursa, uzaktan kumandanadan gelen sinyal iletilmez.

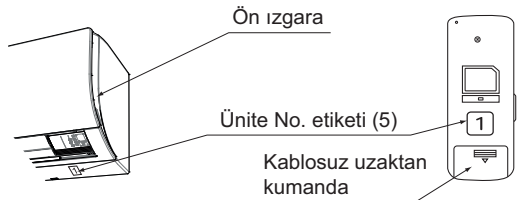


### (3) Alıcının takılması


1. Birlikte verilen röle donanımı – uzun (3) ve röle donanımı – kısa (4) birimlerini iletim PC kartının (2) üzerindeki konektöre bağlayın.

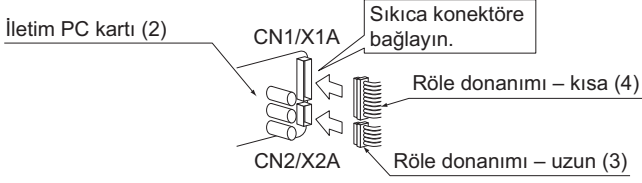

2. Resme uygun olarak iletim PC kartını (2) tırnak 1'e ve ardından tırnak 1'i ok yönünde iterken tırnak 2'ye yerleştirin.

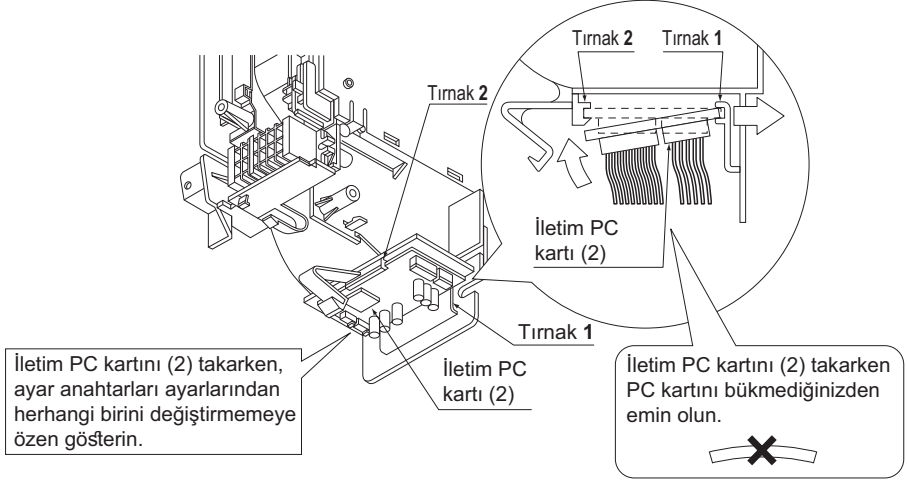

3. Aşağıdaki resme uygun olarak ürünle birlikte verilen ışık alıcısı tertibatını (1) iç ünitedeki 2 tırnağa takın.

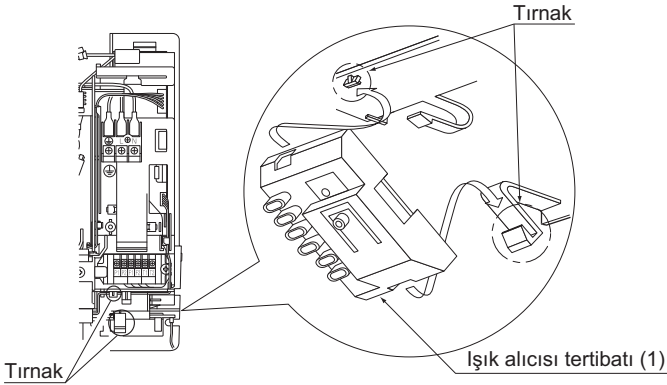


4. Adım 1'de iletim PC kartına (2) bağlanan röle donanımlarını aşağıdaki şekilde bağlayın.


- Röle donanımı – uzun (3) iç ünite PC kartının X24A konektörüne bağlanır
- Röle donanımı – kısa (4) ışık alıcısı tertibatının (1) CN1/X1A soketine bağlanır

Bu bağlantı yapıldıktan sonra röle donanımı – uzun (3) ve röle donanımı – kısa (4) birimlerini ürünle birlikte verilen kelepçeyi (7) kullanarak sabitleyin.

**BRC7EA628/29**

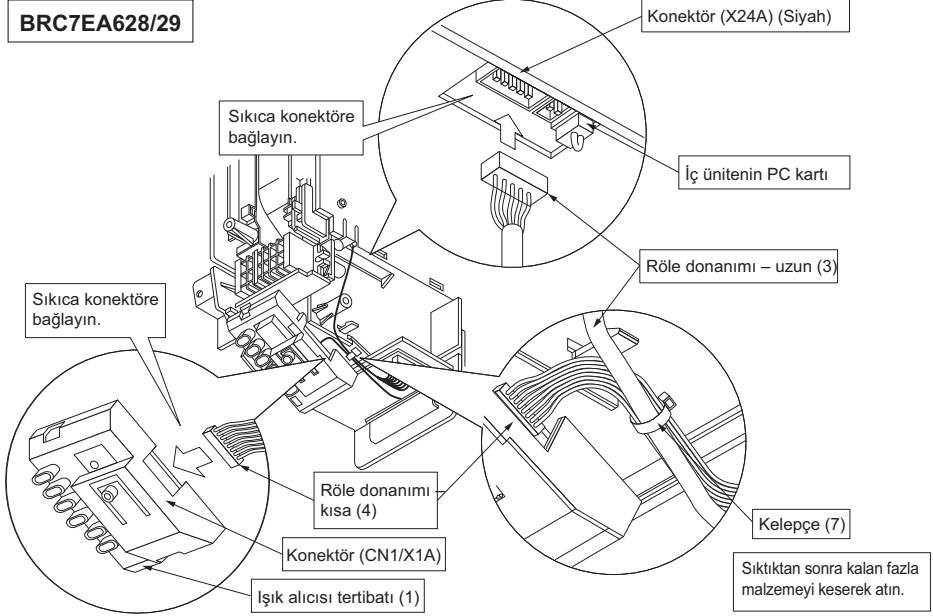


**BRC7EA630**

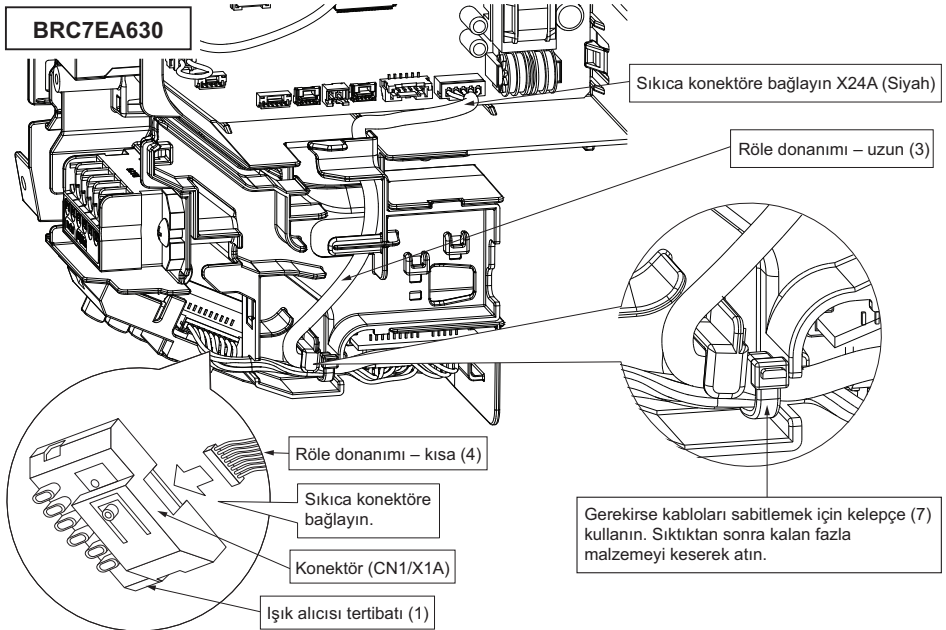

#### (4) Kontrol panelinin takılması

1. Sızdırmazlık malzemesini çıkarın ve yeni yedek sızdırmazlık malzemesini (aksesuar) hazırlayın.




##### Ön ızgaranın iç görünümü

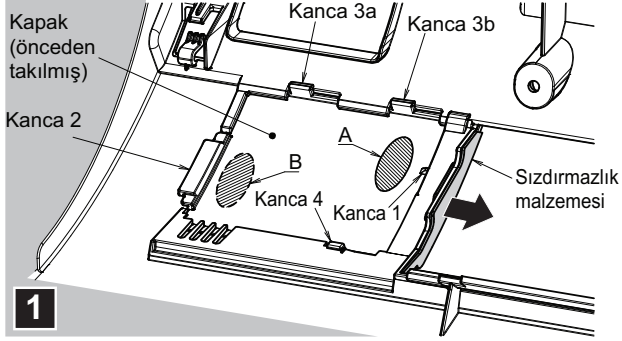




#### NOT

- Kanca konumları hem önceden monte edilmiş kapak hem de kontrol paneli için aynıdır.

2. Arkadan A konumundan ve önden B konumundan kapağa bastırırken kapağı yana kaydırın. Kanca 1 ve 2 konumundan çıkarılacaktır.
3. Sol tarafı ön ızgaradan çekerek kanca 3a, 3b ve 4'ü konumlarından ayırın ve kapağı çıkarın.

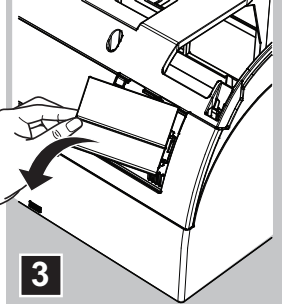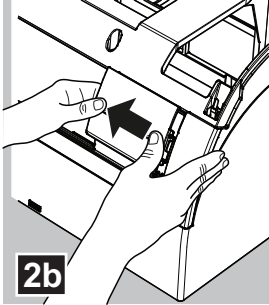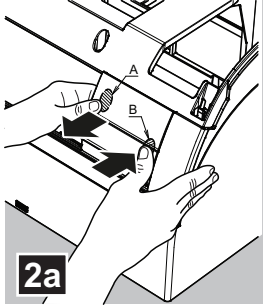



4. Kanca 4'ü kontrol panelinde ön ızgara ile doğru konuma getirin.
5. Ön ızgaraya doğru iterek kanca 3a ve 3b'yi takın.

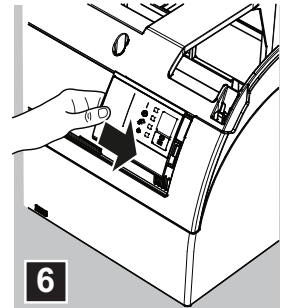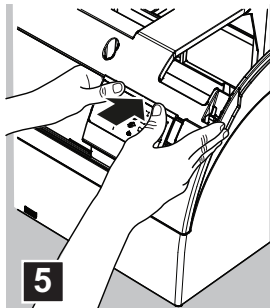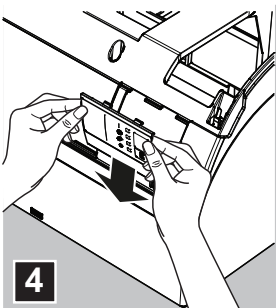

6. Kanca 1 ve 2'yi doğru konuma takmak için kontrol panelini gösterilen şekilde kaydırın.



7. Kontrol paneli, aşağıdaki resimde gösterilen şekilde ön ızgaraya yerleştirilmelidir.
8. Yeni sızdırmazlık malzemesini orijinal konuma (aksesuar (8)) takın.

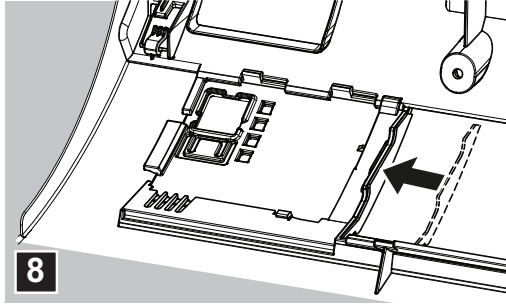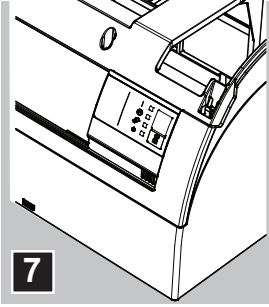








9. Ön ızgara ve servis kapağını iç ünite montaj kılavuzuna uygun şekilde iç üniteye takın.

## 5. SAHA AYARLARI

İç üniteye opsiyonel aksesuarlar takılırsa, iç ünite ayarının değiştirilmesi gerekebilir. Her bir isteğe bağlı aksesuar için montaj kılavuzuna (seçenekler el kitabı) bakın.

### Prosedür

1. Normal moddayken, en az dört saniye kadar  düğmesine bastığınızda SAHA AYAR MODU alanına gideceksiniz.
2.  düğmesiyle istediğiniz MOD numarasını girin.
3. "" düğmesine basın ve İLK KOD numarasını seçin.
4. "" düğmesine basın ve İKİNCİ KOD numarasını seçin.
5.  düğmesine bastığınızda mevcut ayarlar KAYDEDİLİR.
6. NORMAL MODA geri dönmek için "" düğmesine basın.

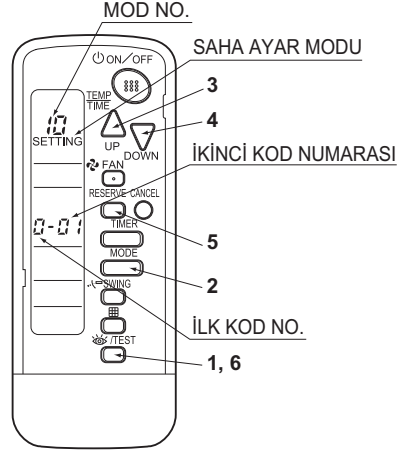

(Örnek)

Hava filtresi temizleme süresi "Ağır Filtre Kirlenmesi" olarak ayarlanmışsa, MOD Numarasını "10" olarak, İLK KOD Numarasını "0" olarak ve İKİNCİ KOD Numarasını "02" olarak ayarlayın.

MOD numarası	İLK KOD numarası	AYAR TANIMI	İKİNCİ KOD numarası (NOT)				
			01	02	03		
10	0	Ağır/Hafif Filtre Kirlenmesi (Hava filtresini temizlemek için ekran zamanının aralık süresi için ayar) (Filtre kirlenmesi ağır olduğunda gerekli ayar ve yarımamak üzere hava filtresinin temizlenmesi için ekran zamanının aralık süresi)	Açık	Yaklaşık 200 saat	Ağır	Yaklaşık 100 saat	-
	3	Hava filtresi sayımını temizlemek için ekran zamanının aralık süresi (Filtre işareti görüntülenmediğinde ayar)	Ekran		Görüntüleme		-

12 (VRV sistemi)	1	Dışarıdan AÇMA/KAPAMA girişi (Uzaktan başlatma/durdurmayı etkinleştirmek için ayarlanır.)	Zorlamalı KAPAMA girişi	AÇIK/KAPALI	–
	2	Termostat farkı değiştirme (Uzaktan kumanda termostat sensörü kullanılacağıında ayarlanır).	1°C	0,5°C	–
13	0	Hava akış oranı artışı modu (kullanıcı talebi üzerine ayarlanır)	Standart	Küçük miktarda artırma	Artar

#### NOT

- İKİNCİ KOD numarası fabrikada "01" olarak ayarlanır.

Tabloda listelenenler dışında bir ayar kullanmayın.

 
 
Uzaktan kumanda ile grup kontrolü için, gruptaki tüm iç ünitelerin ilk ayarları aynıdır. (Grup kontrolü için, iç üniteyle birlikte verilen montaj kılavuzuna bakın.)

## 6. TEST ÇALIŞMASI

- Test işletmesini dış üniteyle birlikte verilen montaj kılavuzundaki talimatları takip ederek gerçekleştirin.

#### [TEDBİRLER]

1. Bağımsız çalışan sistem tipleri için, dış üniteyle birlikte verilen montaj kılavuzuna bakın.



**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin