

TÄITURSEADE 230 V




EKWCVATR1V3




<https://qr.daikin.eu?N=EKWCVATR1V3>



MONTEERIMINE

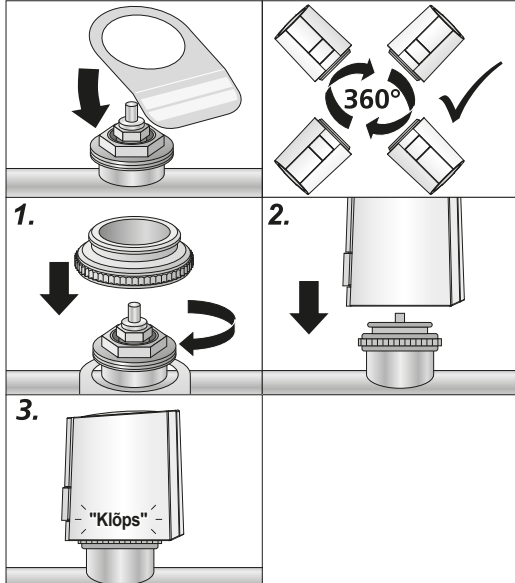

DEMONTEERIMINE

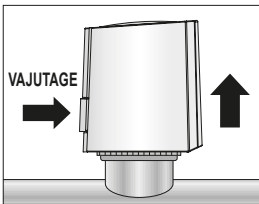


ÜHENDUS

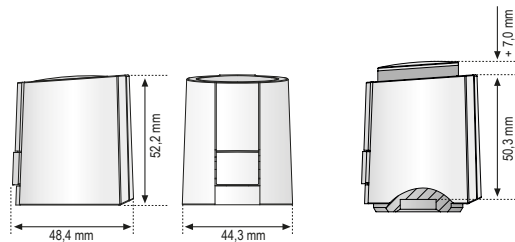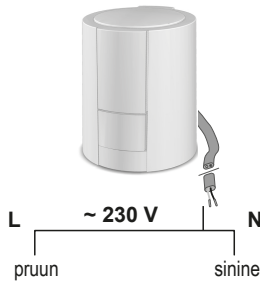

Esmalt avatud

NC


"Esmalt avatud" funktsioon

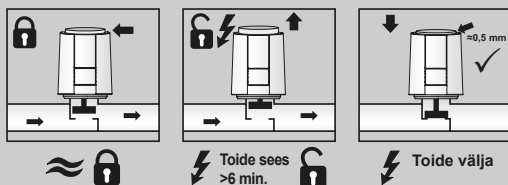


NC

Tavaliselt suletud

Kohandamiskontroll

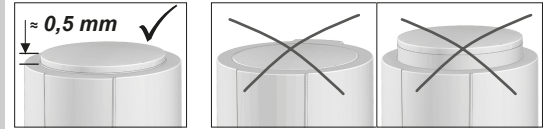

Töörežiim

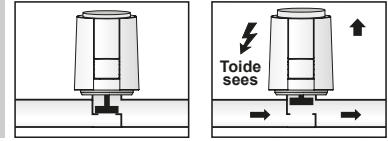

Tehnilised andmed:

Tööpinge:	230 V, +10% ... -10%, 50/60 Hz
Töövõimsus:	1 W
Max löökvool:	< 550 mA maksimaalselt 100 ms
Aktiveerimisjõud:	100 N +10%
Kaitsetüüp:	IP 54
Keskkonnamtemperatuur:	0 °C ... 60 °C
Hoiustamistemperatuur:	-25 °C ... 60 °C
Käik:	4,0 mm



See tähendab, et elektri- ja elektroonikatooteid EI OLE lubatud segada muude sorteerimata majapidamisjäätmetega. Seadmed tuleb käidelda spetsiaalsetes korduvkasutamise, ümbertöötlemise ja taastamise käitlusjaamades. Sellest tootest korrektselt vabanemine hoiab ära võimalikud negatiivsed tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldaja või kohaliku esindajaga.

