





<https://qr.daikin.eu?N=EKWCVATR1V3>



## ASENNUS

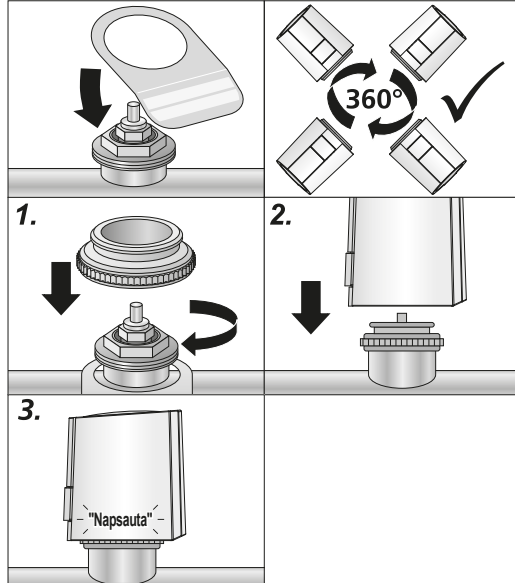

## PURKAMINEN

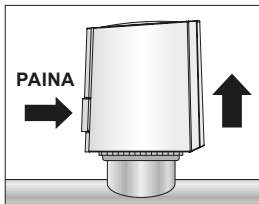


## SÄHKÖINEN LIITÄNTÄ

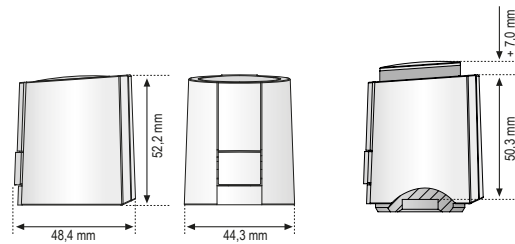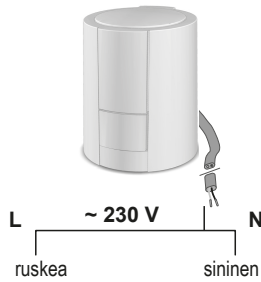

## First-Open

NC



## "First-Open" toiminta

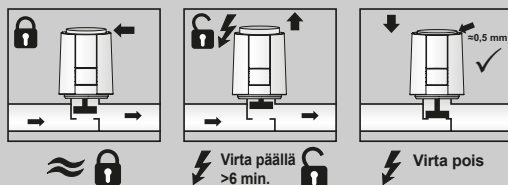



## NC

Yleensä suljettu

## Sopivuuden tarkistus

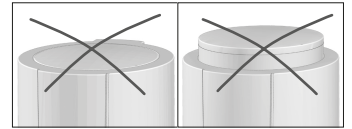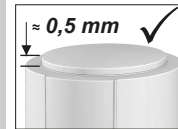

## Toimintaperiaate

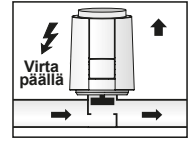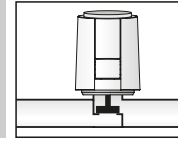

## Tekniset tiedot:

Toimintajännite:	230 V, +10 % ... -10 %, 50/60 Hz
Käyttöteho:	1 W
Kytkevätvirta:	< 550 mA enint. 100 ms:lle
Voima:	100 N +10 %
Suojan laatu:	IP 54
Ympäristön lämpötila:	0 °C ... 60 °C
Varastointilämpötila:	-25 °C ... 60 °C
Iskupituus:	4,0 mm



Symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa lajittelemattomaan talousjätteeseen. Yksiköt täytyy käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten. Huolehtimalla siitä, että tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Voit kysyä lisätietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.