




EKWCVATR1V3




<https://qr.daikin.eu?N=EKWCVATR1V3>



MONTERING

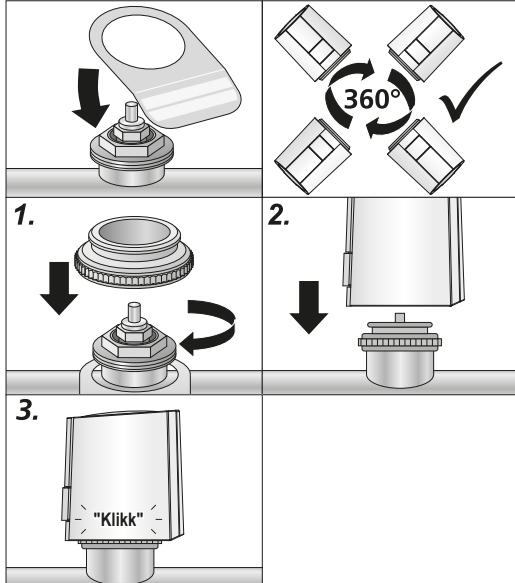

DEMONTERING

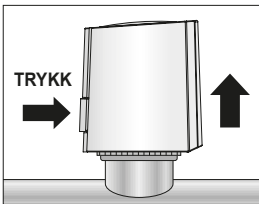


TILKOBLING

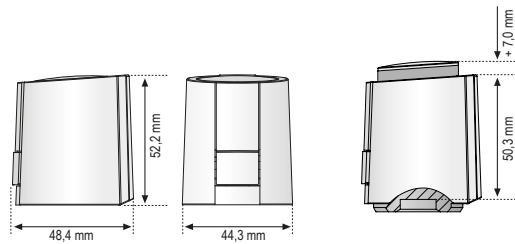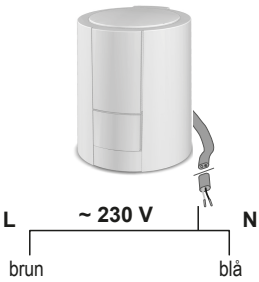

First-Open
NC



"First-Open"-funksjon

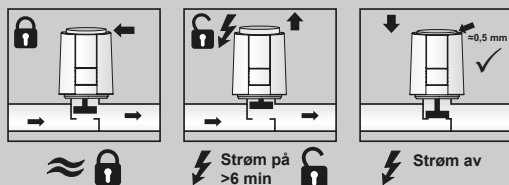



NC

Normalt lukket

Tilpasningstest

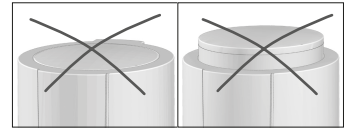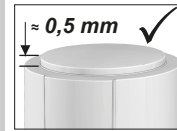

Driftsmodus

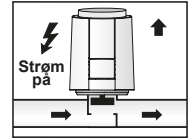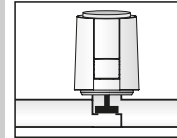

Tekniske spesifikasjoner:

Driftsspenning:	230 V, +10% ... -10%, 50/60 Hz
Driftskapasitet:	1 W
Maks. innkoblingsstrøm:	< 550 mA for maks. 100 ms
Manøverkraft:	100 N +10%
Beskyttelsesklasse:	IP 54
Miljøtemperatur:	0–60°C
Lagringstemperatur:	-25°C til 60°C
Slag:	4,0 mm



Dette symbolet betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. Enhetene må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. Når du sørger for at dette produktet avfallsbehandles på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt montøren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

