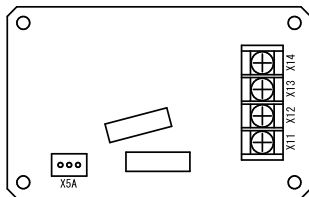


**DAIKIN**

4P563369-3C

Relaisprintplaat  
ERP01A50, ERP01A51

Installatie-  
handleiding

 

 






Lees deze handleiding vóór installatie en volg de instructies.


## Accessoires

Controleer of de volgende accessoires zijn inbegrepen:

| Naam   | Adapter   | Steunvoetjes voor de printplaat   | Klem  | Installatie-handleiding   | Draad-boom  |
|--------|---|---|---|---|---|
| Vorm   |  |  |  |  |  |
| Aantal | 1x  | 4x  | 3x  | 1x  | 1x  |

## Elektrische bedrading


- Zorg dat draden naar units niet over de printplaat lopen bij het bedraden.
- Leid de bedrading tussen adapter en de binneneenheid zoals hieronder beschreven.

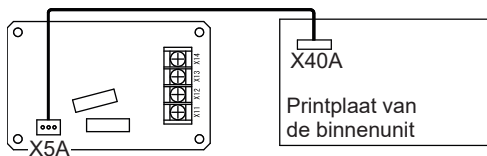

# Het werkings signaal ontvangen


## Een alarm bevestigen

Voorbeeld:

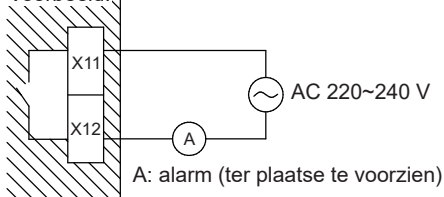

## Een ventilatiesysteem bevestigen

Voorbeeld:

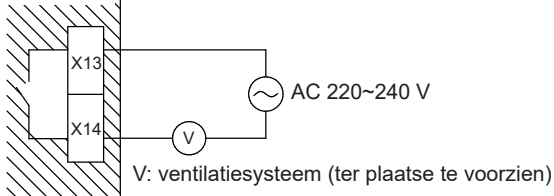


Bij het installeren van het externe veiligheidsapparaat (alarm, ventilatie) als ter plaatse te voorzien onderdeel, sluit u het aan via deze relaysprintplaat.

### Let op

Bij het kiezen van een alarm of ventilatie, kiest u de specificaties ervan overeenkomstig de lokale voorschriften

- De binnenunit voert alleen het werkings signaal AAN uit.
- Als er zich iets abnormaals voordoet, start het externe veiligheidsapparaat en blijft het werken. Voorzie een andere mogelijkheid om het externe veiligheidsapparaat te stoppen (de binnenunit biedt geen stopsignaal).
- Specificaties contact relaysprintplaat: stroom in stabiele toestand 1 A (RMS), inschakelstroomstoot 3 A (piek).

Als de installateur een extern apparaat met elektrische stroom van meer dan 1 A moet aansluiten, is het aanbevolen het apparaat volgens het diagram hieronder aan te sluiten.

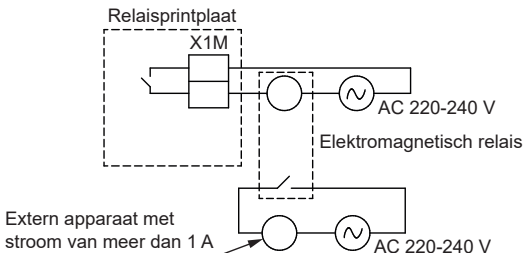

### Lokale instelling


De instellingen in de afstandsbediening dienen te worden gewijzigd.

| Als u de stapgrootten wilt wijzigen naar... | Dan     |    |                             |
|---|---------|----|-----------------------------|
|   | M       | SW | -                           |
| Uitschakelen                                | 15 (25) | 15 | 01<br>(standaardinstelling) |
| Inschakelen                                 |         |    | 02                          |

## Installatie

- Bundel de draden voor de hogere spanning niet samen met deze voor de laagspanning.
- Bundel losse draden met de bijbehorende draadbinders om deze uit de buurt te houden van de printplaat van de binnenunit.

**Opmerking:** Om de adapter te installeren is een installatiekast voor de adapterprintplaat nodig. Raadpleeg voor installatiedetails met betrekking tot het vestigen van de kast aan de unit de installatiehandleiding die meegeleverd wordt met de installatiekast.

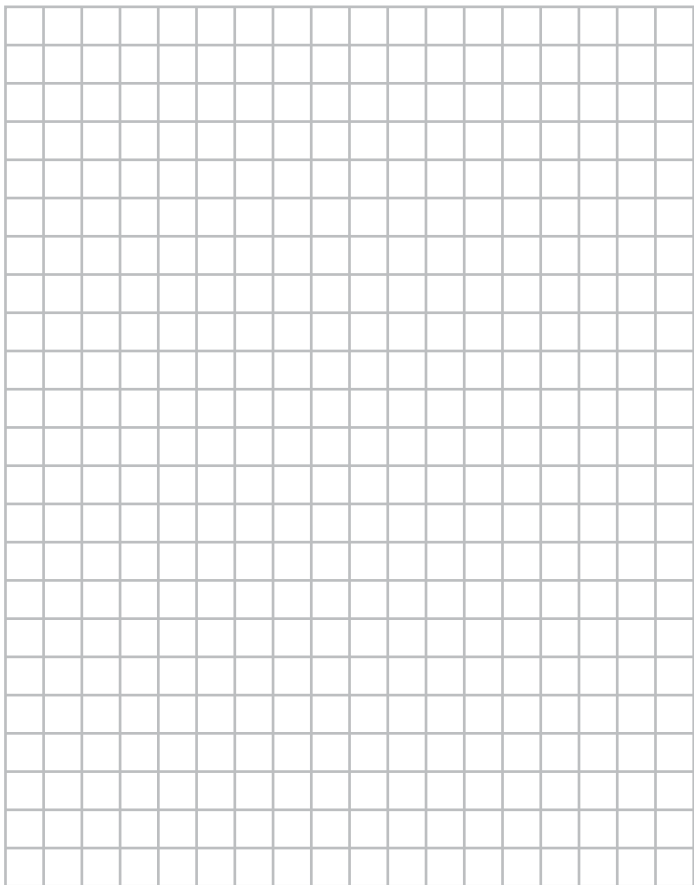





**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright Daikin 2020

4P563369-3C 2020.04