


DAIKIN

4P563369-3C

Релейная печатная плата
ERP01A50, ERP01A51

 

Руководство
по монтажу

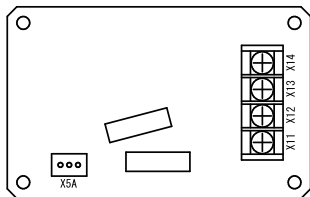

Перед монтажом прочтите это руководство и выполняйте приведенные в нем указания.


Принадлежности

Убедитесь в том, что в комплект поставки входят следующие принадлежности:

Наименование	Адаптер	Кронштейн для печатной платы	Хомутик	Руководство по монтажу	Жгут проводов
Внешний вид					
Количество	1 шт.	4x	3x	1 шт.	1 шт.

Электропроводка


- При монтаже позаботьтесь о том, чтобы провода, идущие к блокам, не проходили поверх печатной платы.
- Подсоедините адаптер к внутреннему агрегату, как описано ниже.

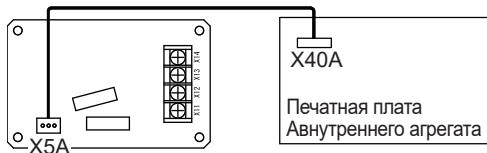

Прием рабочего сигнала

Установка системы сигнализации


Пример:

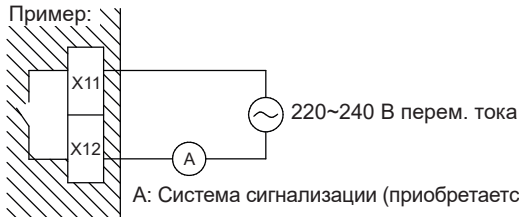

A: Система сигнализации (приобретается на месте)

Установка системы вентиляции

Пример:

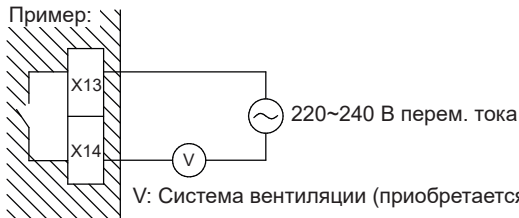

V: Система вентиляции (приобретается на месте)


При установке внешнего устройства обеспечения безопасности (системы сигнализации, системы вентиляции), приобретаемого на месте, подключайте его через эту релейную печатную плату.

Осторожно!

Что касается выбора системы сигнализации и системы вентиляции, выбирайте ее тип в соответствии с местными нормами и правилами.

- Только сигнал включения для работы выводится из внутреннего агрегата.
- При возникновении неисправности внешнее устройство обеспечения безопасности запускается и продолжает работать. Для останова внешнего устройства обеспечения безопасности предусмотрите другое средство (сигнал останова от внутреннего агрегата не предусмотрен).
- Характеристики контактов печатной платы реле: ток в установившемся режиме 1 А (среднеквадратичное значение), пусковой ток 3 А (пиковое значение).

Если установщику требуется подключить внешнее устройство с электрическим током более 1 А, рекомендуется подключать устройство в соответствии со схемой, представленной ниже.

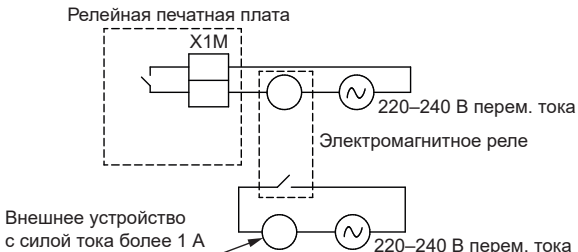

Местные настройки


Необходимо изменить настройки на пульте дистанционного управления.

Если вы хотите изменить приращения на...	To		
	M	SW	—
Отключение	15 (25)	15	01 (настройка по умолчанию)
Активация			02

Монтаж

- Связка проводов низкого и высокого напряжения не допускается.
- Незакрепленные провода объедините в пучок с помощью прилагаемых кабельных стяжек так, чтобы они не соприкасались с печатной платой внутреннего агрегата.

Примечание. Для монтажа адаптера требуется монтажная коробка для печатной платы адаптера. За подробными сведениями по монтажу коробки на агрегат обратитесь к руководству по монтажу, прилагаемому к монтажной коробке.

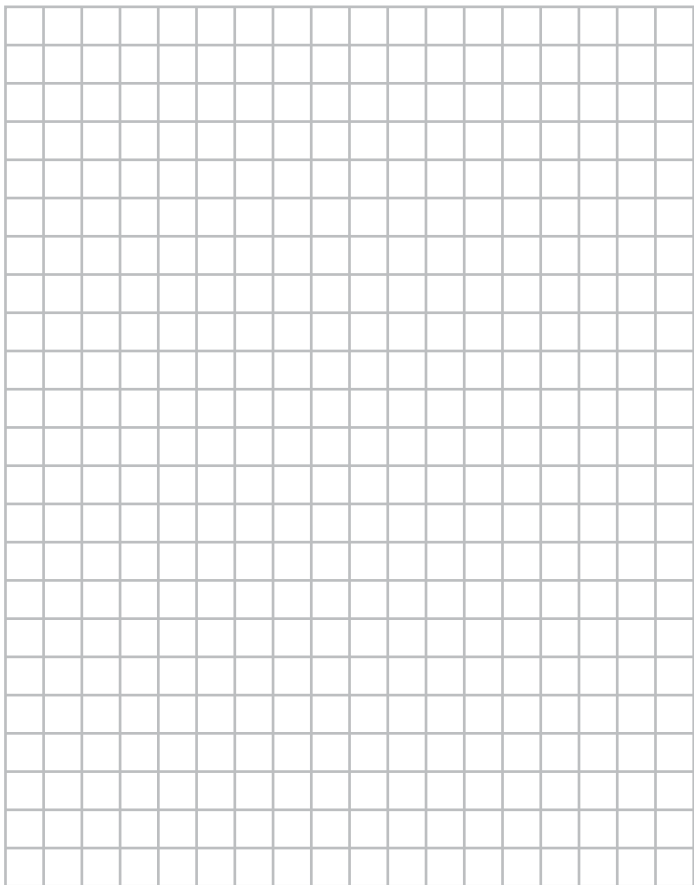



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright Daikin 2020

4P563369-3C 2020.04