





Instalační návod

Dekorační panel


BYCQ140D7W1
BYCQ140D7W1W

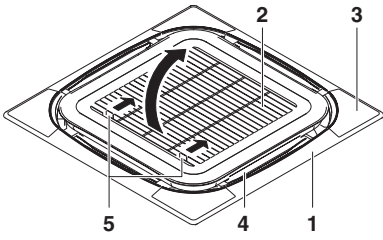

1

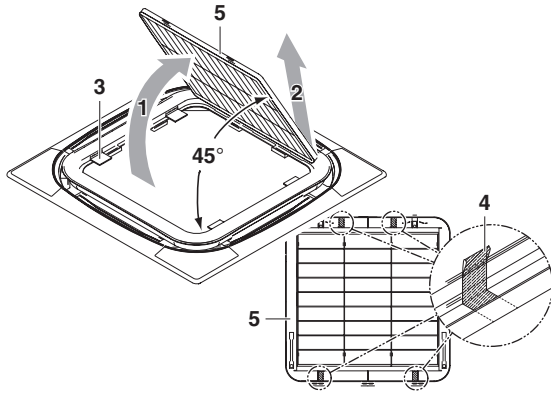


2

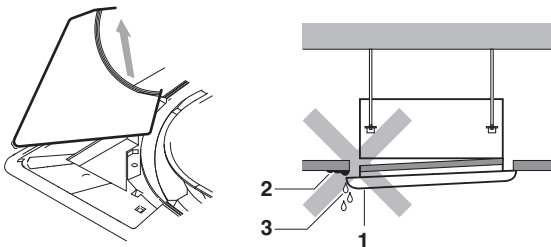


3


4

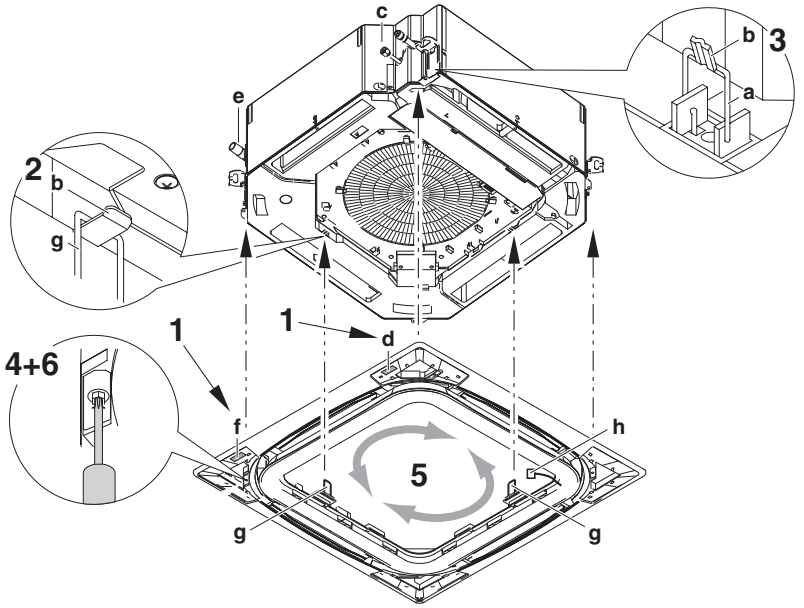


5

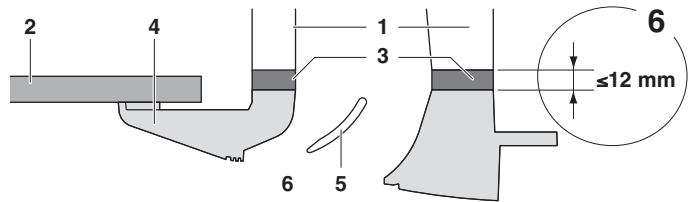


6

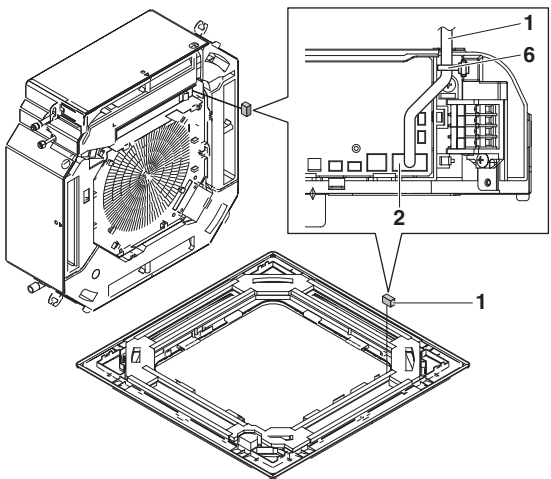

8

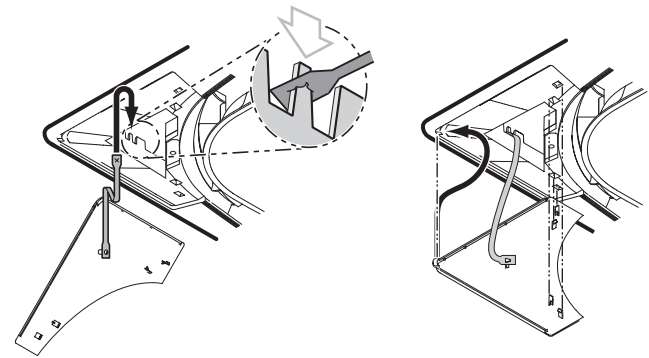

7

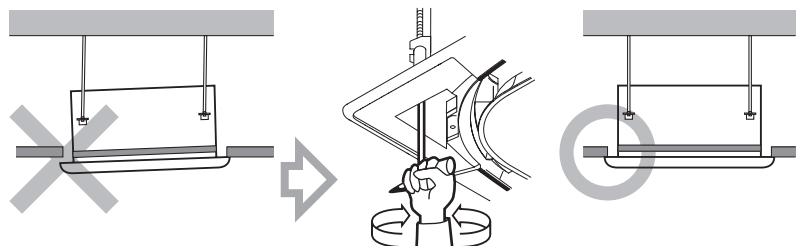

9

**BYCQ140D7W1W má bílé izolace.**

Vezměte na vědomí, že nečistoty na bílých izolacích jsou viditelnější a že se zásadně nedoporučuje instalovat dekorační panel BYCQ140D7W1W v prostředí vystaveném větší koncentraci nečistot.

Při použití dekoračního panelu BYCQ140D7W1W se doporučuje změnit zobrazení požadavku na čištění filtru na dálkovém ovladači z prostředí s lehkým znečištěním na prostředí se silným znečištěním. Změna nastavení na prostředí se silným znečištěním odpovídá indikacím k čištění filtru na displeji v případě vyššího znečištění vzduchu. Viz instalační příručka vnitřní jednotky, odstavec "Nastavení vzduchového filtru" nebo "Nastavení provozu" (podle typu vnitřní jednotky).

Před instalací si tuto příručku pozorně přečtěte. Nezahazujte ji. Uložte si ji pro pozdější použití.

Nesprávná instalace nebo připojení zařízení či příslušenství mohou způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat, netěsnosti, požár nebo jiné poškození zařízení. Používejte proto zásadně příslušenství vyrobené společností Daikin konstruované zvláště k použití s tímto zařízením; instalaci si objednejte u odborníka.

Nejste-li si jisti s postupem instalace nebo použitím zařízení, radu či informace si vždy vyžádejte od svého prodejce.


Originální návod je v angličtině. Ostatní jazyky sú preklady originálneho návodu.

Před instalací

- Během přepravy ponechejte jednotku v jejím balení až na místo instalace.
- Položky nepopsané v této příručce viz instalační návod vnitřní jednotky.

POZNÁMKA Pro technika provádějícího instalaci

Dbejte na to, abyste podrobně instruovali zákazníka o správné obsluze a provozu systému a ukažte mu přiložený návod k obsluze vnitřní jednotky.

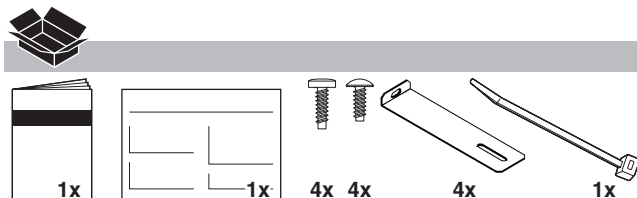
Příslušenství**Příprava před instalací**

U této jednotky lze volit různé směry proudění vzduchu. Aby se vzduch mohl vypouštět do 2 nebo 3 směrů, je třeba zakoupit volitelně dodávanou sadu blokovacích dílů k uzavření výstupů vzduchu z jednotky.

Manipulace s dekoračním panelem

Aby nedošlo k poškození dekoračního panelu, dbejte těchto zásad:

- Panel nikdy nepokládejte čelní stranou směrem dolů.
- Panel nikdy neopírejte o stěnu.
- Nikdy ho nepokládejte na vyčnívající předměty.
- Nikdy se nedotýkejte výkyvných žaluzií, abyste je nepoškodili. V důsledku toho by mohlo dojít k jejich poruše.
- Buďte opatrní, aby nedošlo k poškození 4 jazýčků na zadní části dekoračního rohového krytu.

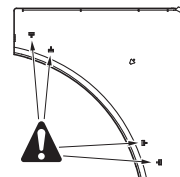**Příprava dekoračního panelu k instalaci**

- 1 Z dekoračního panelu sejměte sací mřížku.
 - Páčku sací mřížky (5) stiskněte směrem dovnitř a mřížku (2) otevřete. (Viz obrázek 1)
 - 1 Dekorační panel
 - 2 Mřížka sání
 - 3 Rohový dekorační kryt
 - 4 Výkyvné žaluzie
 - 5 Páčka
 - Viz **obrázek 2**. Sací mřížku sejměte z dekoračního panelu tak, že ji zvednete zhruba v úhlu 45 stupňů (1). Po nastavení mřížky do vhodného úhlu lze mřížku pohodlně sejmout (2).
 - Z dekoračního panelu vyjměte kartónové díly (3) určené k dopravě (na 4 místech).
 - Ze zadní strany sací mřížky (5) strhněte zajišťovací pásku (4) určenou k dopravě (na 4 místech).
- 2 Sejměte rohový dekorační kryt ve všech rozích – kryt posuňte nahoru ve směru šipky. (Viz obrázek 3)

Instalace dekoračního panelu vnitřní jednotky

Podrobnosti k instalaci vnitřní jednotky viz instalační návod vnitřní jednotky.

- 1 Instalujte dekorační panel (Viz obrázek 5)
 - a Montážní nosník
 - b Úchyt
 - c Průřez potrubí
 - d Značka "Strana potrubí"
 - e Odtoková část
 - f Značka "Odtoková část"
 - g Dočasný úchyt
 - h Přívod motoru výkyvných žaluzií

- 1 Dekorační panel přidržte proti vnitřní jednotce tak, aby značky strany potrubí a strany odtoku na dekoračním panelu souhlasily s polohou části potrubí a odtoku vnitřní jednotky.
- 2 Dočasně upevněte dekorační panel k vnitřní jednotce zavěšením dočasného úchyty na háky tělesa vnitřní jednotky. (2 míst)
- 3 Zahákněte 4 nosníky na rohových částech dekoračního panelu do háků po obvodu tělesa vnitřní jednotky. Dbejte na to, aby se kabel k motoru výkyvných žaluzií nezachytil mezi těleso vnitřní jednotky a dekorační panel.
- 4 Zašroubujte všechny 4 šrouby se šestihrannou hlavou v rohových částech zhruba do hloubky 5 mm. Panel se zvedne.
- 5 Upravte polohu dekoračního panelu. Otáčejte jím ve směru naznačeném na obrázku šipkami tak, aby se zcela zakryl otvor ve stropu.
- 6 Viz **obrázek 6** (průřez výstupu vzduchu) a dotáhněte šrouby se šestihrannou hlavou, až se tloušťka těsnicího materiálu mezi dekoračním panelem a vnitřní jednotkou sníží asi na 12 mm nebo méně.

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Vnitřní jednotka |
| 2 | Strop |
| 3 | Těsnicí materiál |
| 4 | Dekorační panel |
| 5 | Výkyvná žaluzie |
| 6 | Výstup vzduchu |

Pozor

- Nesprávné dotažení šroubů (viz **obrázek 4**) může způsobit pronikání vzduchu do jednotky a únik vzduchu mezi strop a dekorační panel (1). Výsledkem může být znečištění (2) a orosování (3).
- Jestliže mezi stropem a dekoračním panelem zbude po dotažení šroubů štěrbina, upravte nastavení výšky tělesa vnitřní jednotky (viz **obrázek 9**). Nastavení výšky tělesa vnitřní jednotky je možné otvory v rozích dekoračního panelu. Vnitřní jednotku je třeba nastavit do vodorovné polohy a tak, aby to neovlivnilo odtok odpadním potrubím.

2 Připojení dekoračního panelu (Viz **obrázek 8**)



Před propojováním si ověřte, že je vypnuté napájení!

- 1 Přívod motoru výkyvných žaluzií
- 2 Konektor
- 3 Víčko skříňky s elektrickými součástmi
- 4 Úchyty
- 5 Šroub (2 místa)
- 6 Svorka

- Sejměte víčko skříňky s elektrickými součástmi. Povolte 2 šrouby, posuňte víčko skříňky s elektrickými součástmi ve směru šipky a sejměte je z úchyťů.
- Bezpečně připojte konektory přívodu motoru výkyvných žaluzií instalované na dekoračním panelu.
- Bezpečně upevněte vodič motoru otočných žaluzií pomocí dodané svorky.
- Nasaďte víčko skříňky s elektrickými součástkami opačným postupem než při jeho sejmutí.



Dbejte na to, aby se přívod motoru výkyvných žaluzií nezachytil mezi těleso vnitřní jednotky a dekorační panel a pod víčko skříňky s elektrickými součástmi.


Instalace sací mřížky a rohového dekoračního krytu

Instalace sací mřížky

Sací mřížku instalujte opačným postupem než je popsán v odstavci "**Příprava dekoračního panelu k instalaci**" na straně 1.

- Po zaháknutí sací mřížky k dekoračnímu panelu připojte řetízky sací mřížky ke kolíkům na dekoračním panelu.

POZNÁMKA Řetízky posuňte až k základně kolíků, aby nemohly sklouznout z kolíků.

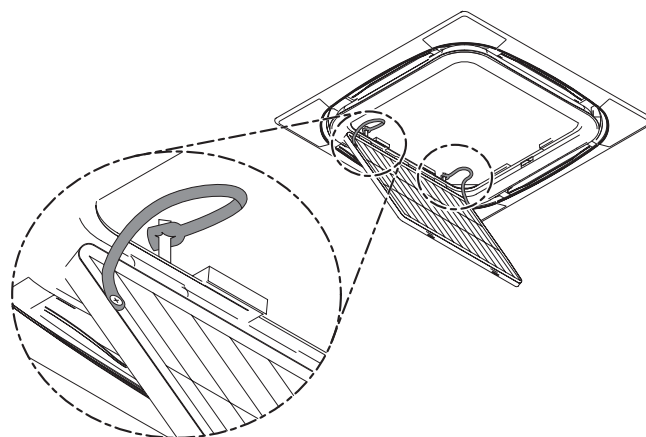

- Sací mřížku lze instalovat ve 4 směrech jednoduše jejím pootočením o 90 stupňů.
- Při instalaci sacích mřížek více jednotek nastavte směr sací mřížky podle potřeb zákazníka.

POZNÁMKA Zkontrolujte, zda řetízky nevisí ven mezi dekoračním panelem a sací mřížkou.



Instalujte rohový dekorační kryt


 
(Viz **obrázek 7**)


 
- 1 Jednotlivé řetízky rohových dekoračních krytů připojte ke kolíkům dekoračních panelů.


 
POZNÁMKA Jestliže se během údržby dekoračního panelu vnitřní jednotky uvolní rohový dekorační kryt, řetízek ho uchrání před pádem na zem a poškozením.

 


- 2 Instalujte jednotlivé rohové dekorační kryty.
 - Nejdříve zasuňte hrot úchyty rohového dekoračního krytu do otvoru v rohu dekoračního panelu.
 - Poté nastavte 4 západky rohového dekoračního krytu tak, aby zapadaly do otvorů dekoračního panelu a jemně přitlačte rohový dekorační kryt na dekorační panel.

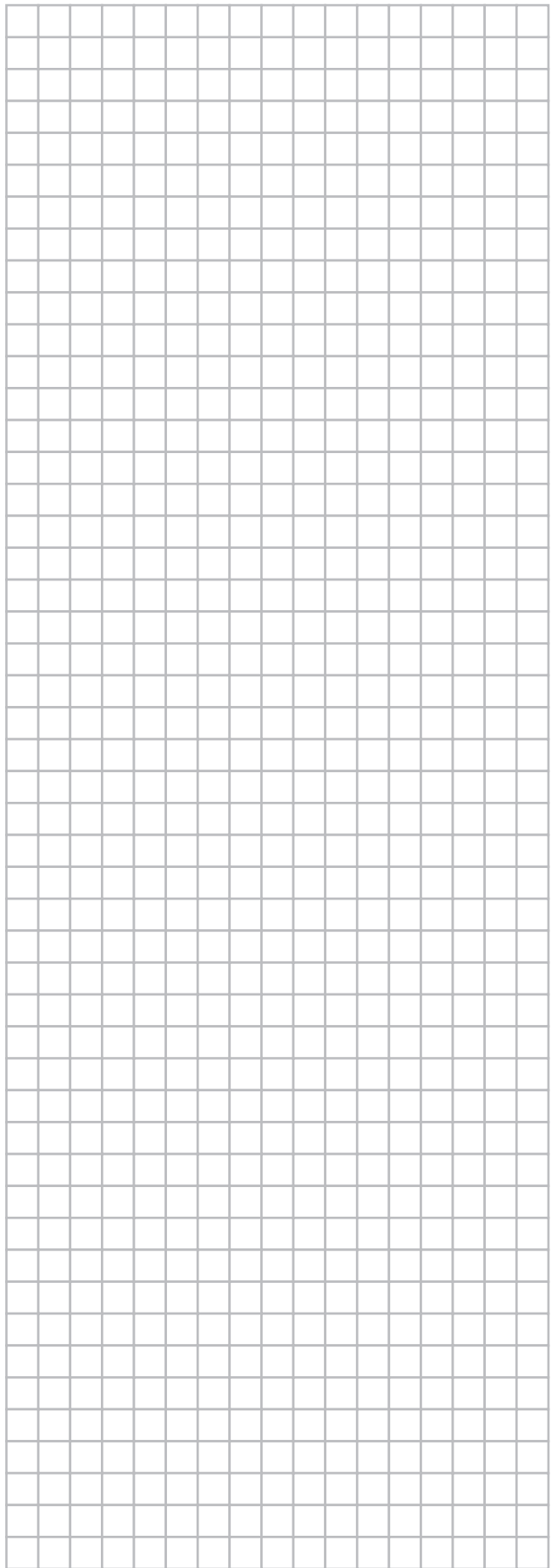

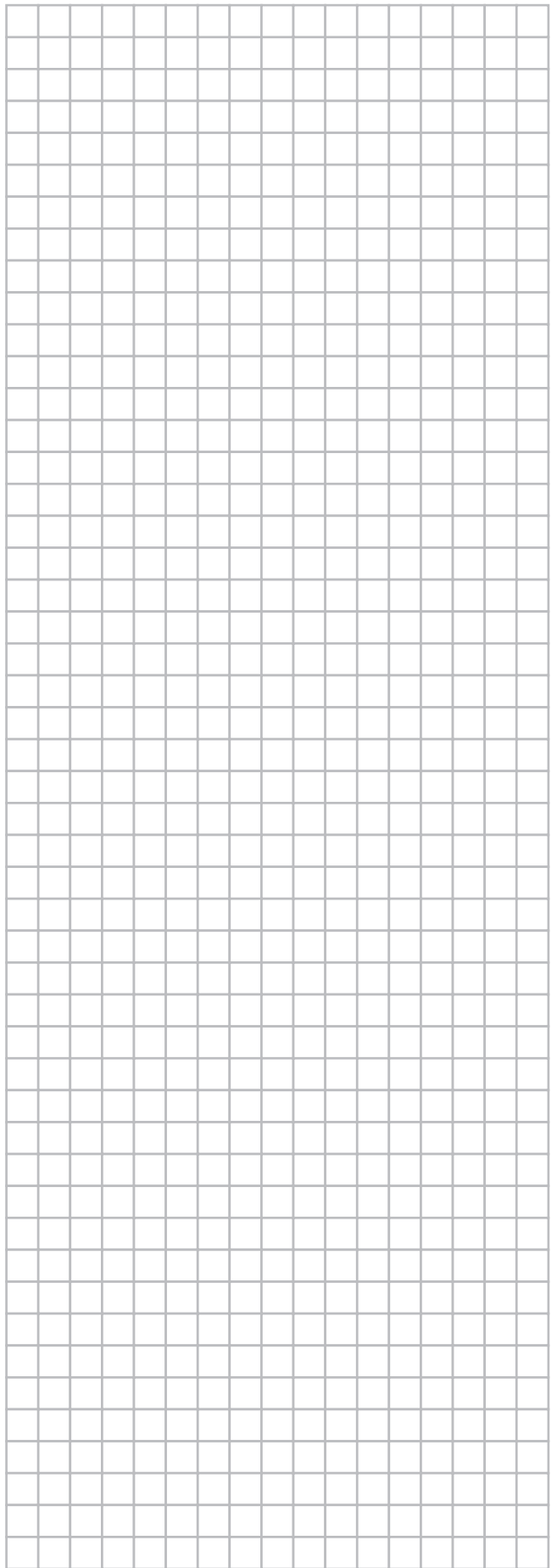

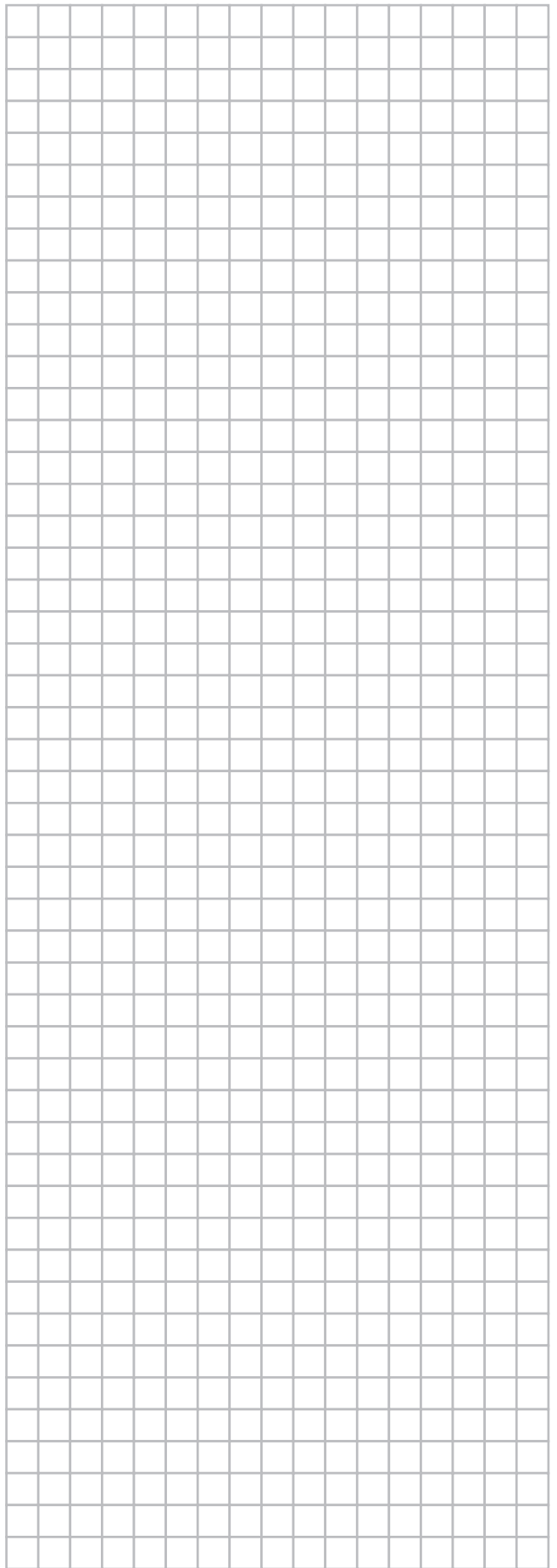



4P308606-1 A 0000000-

Copyright 2011 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P308606-1A 2013.10