





ASENNUSOPAS

Koristepaneeli


BYCQ140D7W1
BYCQ140D7W1W

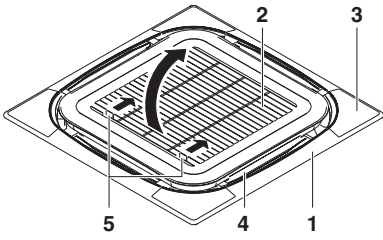

1

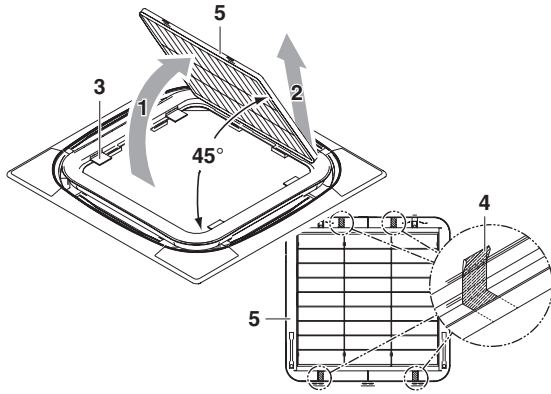


2

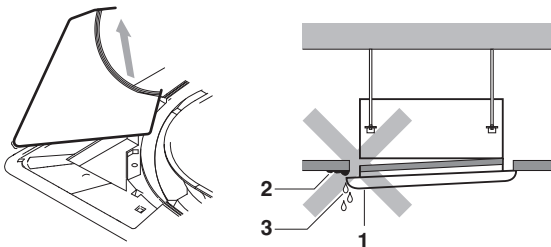


3


4

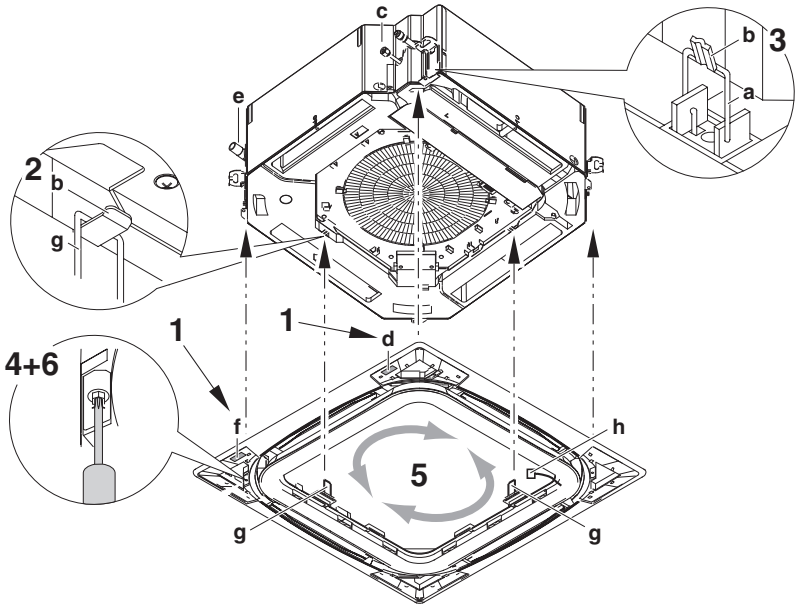


5

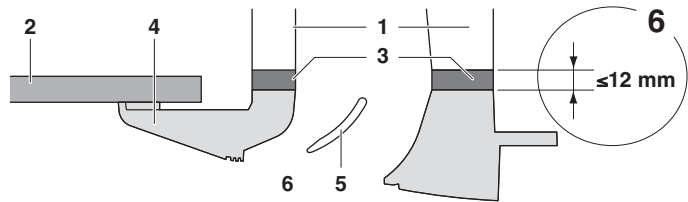


6

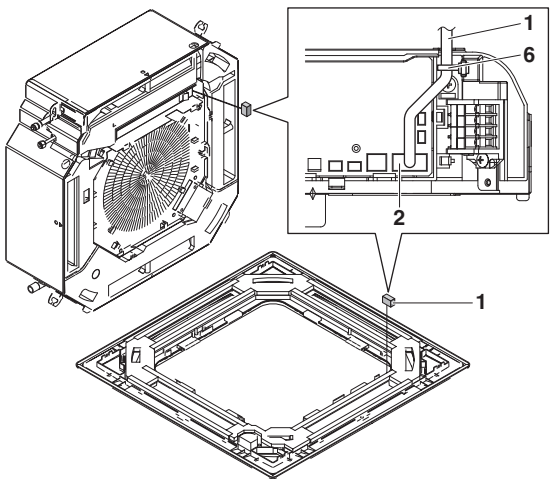

7

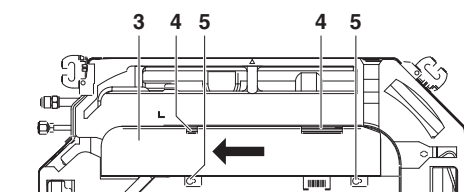

8

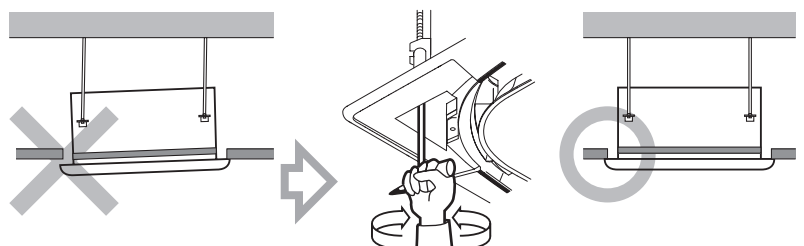

9

**■ BYCQ140D7W1W-koristepaneelissa on valkoiset eristeet.**

Huomaa, että valkoisiin eristeisiin näyttää muodostuvan likaa huomattavasti enemmän. Tästä syystä ei ole suositeltavaa asentaa BYCQ140D7W1W-koristepaneelia likaiseen ympäristöön.

BYCQ140D7W1W-koristepaneelia käytettäessä on suositeltavaa vaihtaa suodattimen puhdistusilmoitukset kaukosäätimessä vähäisistä voimakkaiksi. Asetuksen vaihtaminen voimakkaaksi vastaa suodattimen puhdistusilmoitusta likaisemmassa ilmassa. Lisätietoja on sisäyksikön asennusoppaan kohdassa "Ilmansuodatinilmoituksen asettaminen" tai "Asennuspaikalla tehtävät asetukset" sisäyksikön tyyppin mukaan.

- Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden varalle. Laitteiden tai lisälaitteiden väärä asennus tai liittäminen voi aiheuttaa sähköiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteille. Huolehdi siitä, että käytät ainoastaan Daikinin valmistamia lisälaitteita, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi näiden laitteiden kanssa. Niiden asentaminen on annettava ammattmiehen tehtäväksi. Jos olet epävarma asennusmenettelyn tai käytön suhteen, ota aina yhteyttä jälleenmyyjään, jolta saat neuvoja ja tietoja.


Englanninkielinen teksti on alkuperäinen ohje. Muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

ENNEN ASENNUSTA

- Jätä laite pakkaukseensa, kunnes se on kuljetettu asennuspaikkaan.
- Saat sisäyksikön asennusoppaasta lisätietoja niistä osista, joita ei mainita tässä oppaassa.

HUOMAA**Asentajalle**

Neuvo asiakkaalle laitteen oikea käyttötapa ja näytä hänelle sisäyksikön käyttöopas.

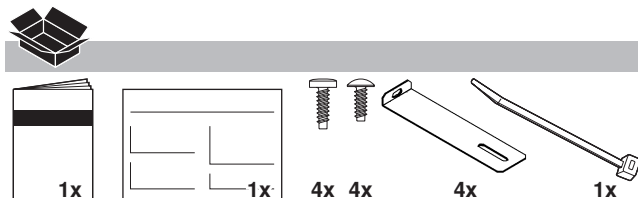
Lisävarusteet**VALMISTELUT ENNEN ASENNUSTA**

Tässä yksikössä voit valita ilman virtaussuunnat. Yksikköön on ostettava sulkutulppasarja ilmanpoistoaukkojen tukkimiseksi, jos ilma halutaan poistaa 2 tai 3 suuntaan.

Koristepaneelin käsittely

Jotta koristepaneeli ei vaurioituisi, toimi seuraavasti:

- Älä koskaan aseta paneelia etupuoli alaspäin.
- Älä koskaan laita paneelia nojalleen seinää vasten.
- Älä koskaan laske paneelia ulkonevan esineen päälle.
- Älä koskaan kosketa kääntöläppää tai kohdista siihen painetta, jotta se ei menisi epäkuntoon.
- Varo vahingoittamasta koristepaneelin takakulmassa olevia 4 kiinnikettä.

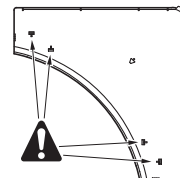**Koristepaneelin valmistelu asennusta varten**

- 1 Irrota imusäleikkö koristepaneelistä.
 - Paina imusäleikön vipua (5) sisään ja avaa säleikkö (2). (Katso kuva 1)
 - 1 Koristepaneeli
 - 2 Imusäleikkö
 - 3 Kulmakoristesuojus
 - 4 Kääntöläpät
 - 5 Vipu
 - Katso kuva 2. Irrota imusäleikkö koristepaneelistä nostamalla säleikköä ylös noin 45 astetta (1) asentoon, jossa sen irrottaminen on mahdollista (2).
 - Irrota pakkauspahvi (3) koristepaneelistä (4 kohtaa).
 - Irrota pakkausteippi (4) imusäleikön (5) takaa (4 kohtaa).
- 2 Irrota kulmakoristesuojus jokaisesta kulmasta vetämällä sitä ylös nuolen suuntaan. (Katso kuva 3)

KORISTEPANEELIN ASENNUS SISÄYKSIKKÖÖN

Katso tarkempia tietoja sisäyksikön asennuksesta sen asennusoppaasta.

- 1 Asenna koristepaneeli (Katso kuva 5)
 - a Kiinnike
 - b Koukku
 - c Putkiosa
 - d Putkipuoli-merkki
 - e Tyhjennysosa
 - f Tyhjennyspuoli-merkki
 - g Tilapäinen salpa
 - h Kääntöläppämoottorin lyijyvaippajohdin

- 1 Pidä koristepaneelia sisäyksikköä vasten sovittamalla koristepaneelin putki- ja tyhjennyspuolen merkit sisäyksikön putkiosan ja tyhjennysosan kohdalle.

- 2 Asenna koristepaneeli tilapäisesti sisäyksikköön ripustamalla tilapäinen salpa sisäyksikön rungon koukkuihin. (2 paikkaa)
- 3 Ripusta koristepaneelin kulmaosien 4 kiinnikettä sisäyksikön rungon ympärillä oleviin koukkuihin. Varmista, että kääntöläppämootorin lyijyvaippajohdin ei jää kiinni sisäyksikön ja koristepaneelin väliin.
- 4 Ruuvaa kaikkia kulmaosan 4 kuusioruuvia sisään noin 5 mm. Paneeli nousee ylös.
- 5 Säädä koristepaneelia kääntämällä sitä kuvan nuolien osoittamaan suuntaan niin, että kattoaukko on täysin peitossa.
- 6 Katso [kuva 6](#) (ilman ulostuloaukon poikkileikkaus) ja kiristä kuusioruuveja, kunnes koristepaneelin ja sisäyksikön välissä olevan tiivistysmateriaalin paksuus on korkeintaan 12 mm.

- 1 Sisäyksikkö
- 2 Välikatto
- 3 Tiivistämateriaali
- 4 Koristepaneeli
- 5 Kääntöläppä
- 6 Ilman ulostuloaukko

Varotoimenpiteet

- Jos ruuveja ei ole kiristetty kunnolla (katso [kuva 4](#)), yksikköön sekä katon ja koristepaneelin väliin (1) voi vuotaa ilmaa, jolloin seurauksena on likaantumista (2) ja kosteen (3) muodostumista.
- Jos ruuvien kiristämisen jälkeen katon ja koristepaneelin väliin jää rako, säädä uudelleen sisäyksikön rungon korkeus (katso [kuva 9](#)). Sisäyksikön rungon korkeutta voidaan säätää koristepaneelin kulmissa olevien reikien kautta. Sisäyksikkö täytyy pitää vaakasuorassa ja tyhjennysputket paikallaan.

2 Koristepaneelin johdotus ([Katso kuva 8](#))



Muista katkaista virransyöttö ennen sähköjohtojen asennusta!

- 1 Kääntöläppämootorin lyijyvaippajohdin
- 2 Liitin
- 3 Sähkökomponenttirasian kansi
- 4 Koukut
- 5 Ruuvit (2 kohtaa)
- 6 Kiinnike

- Irrota sähkökomponenttirasian kansi. Avaa 2 ruuvia, työnnä sähkökomponenttirasian kanta nuolien suuntaan ja irrota se koukuista.
- Liitä tukevasti koristepaneeliin asennetun kääntöläppämootorin lyijyvaippajohtimen liittimet.
- Liitä kääntöläppämootorin kaapeli tukevasti toimitetulla kiinnikkeellä.
- Asenna sähkökomponenttirasian kansi takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.



Varmista, ettei kääntöläppämootorin lyijyvaippajohdin jää kiinni sisäyksikön ja koristepaneelin väliin eikä sähkökomponenttirasian kannen väliin.

IMUSÄLEIKÖN JA KULMAKORISTESUOJUKSEN ASENNUS

Asenna imusäleikkö


Asenna imusäleikkö suorittamalla kappaleen "[Koristepaneelin valmistelu asennusta varten](#)" [sivulla 1](#) vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

- Kun olet ripustanut imusäleikön koristepaneeliin, kiinnitä säleikön nyörit koristepaneelin tappeihin.

HUOMAA



Varmista, että nyörit on työnnetty tappien juureen asti, jotta ne eivät luiskahda pois tappeilta.

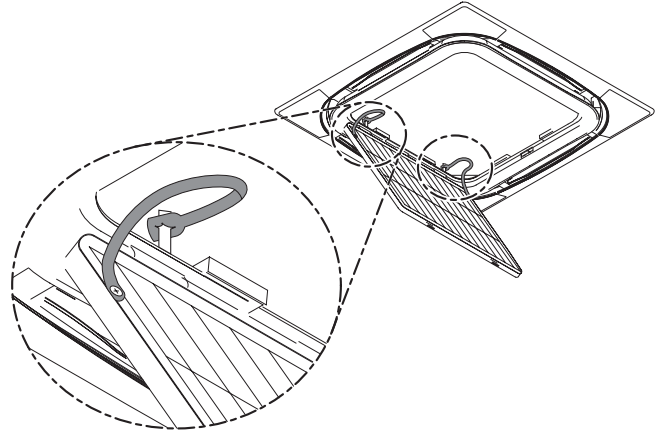

- Imusäleikkö voidaan asentaa 4 eri suuntaan kääntämällä sitä 90 astetta.
- Vaihda suunta, kun säädät useiden yksiköiden imusäleikön suuntaa, tai asiakkaan toivomusten mukaisesti.

HUOMAA



Varmista, että nyörit eivät roiku koristepaneelin ja imusäleikön välissä.

Asenna kulmakoristesuojus

([Katso kuva 7](#))


 
- 1 Kiinnitä jokaisen kulmakoristesuojuksen nyöri koristepaneelin tappiin.


 
HUOMAA


 


 
Kun kulmakoristesuojus löystyy sisäyksikön koristepaneelin kunnossapidon aikana, nyöri estää sitä putoamasta lattialle ja vaurioitumasta.

- 2 Asenna kaikki kulmakoristesuojukset.
 - Työnnä ensin kulmakoristesuojuksen nelikulmaisen kärjen koukku koristepaneelin kulmassa olevan reikään.
 - Aseta sitten kulmakoristesuojuksen 4 salpaa koristepaneelin reikiin ja paina varovasti kulmakoristesuojus koristepaneelin päälle.

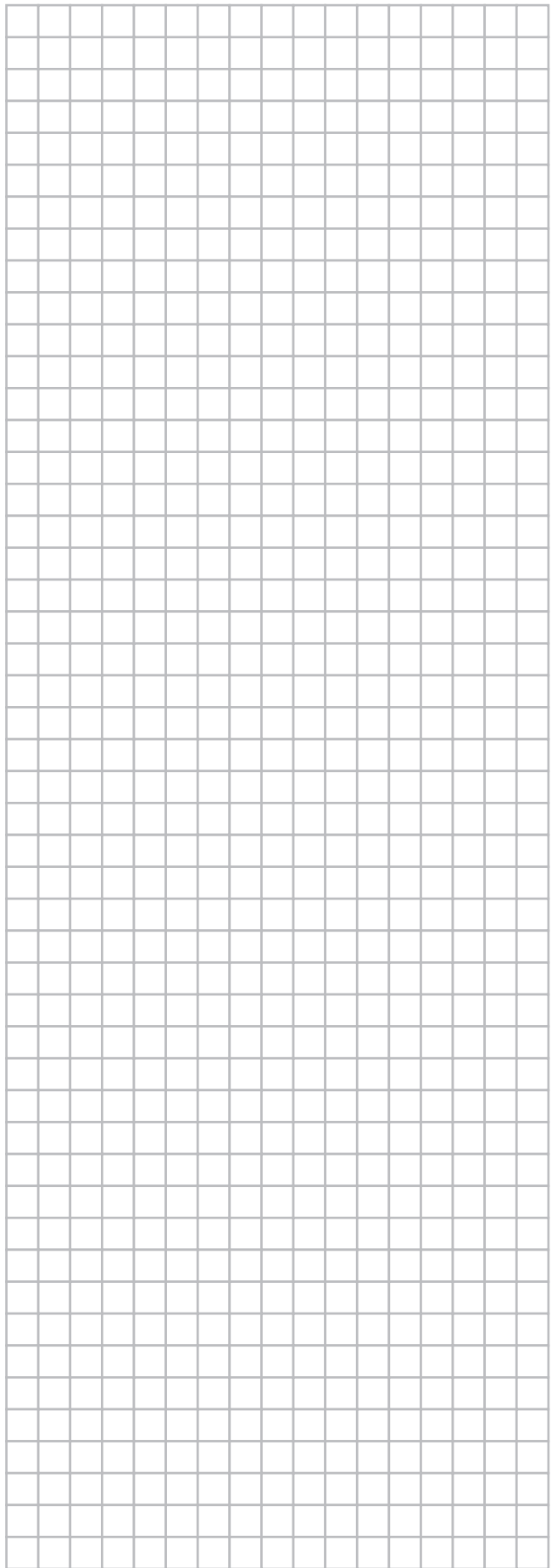

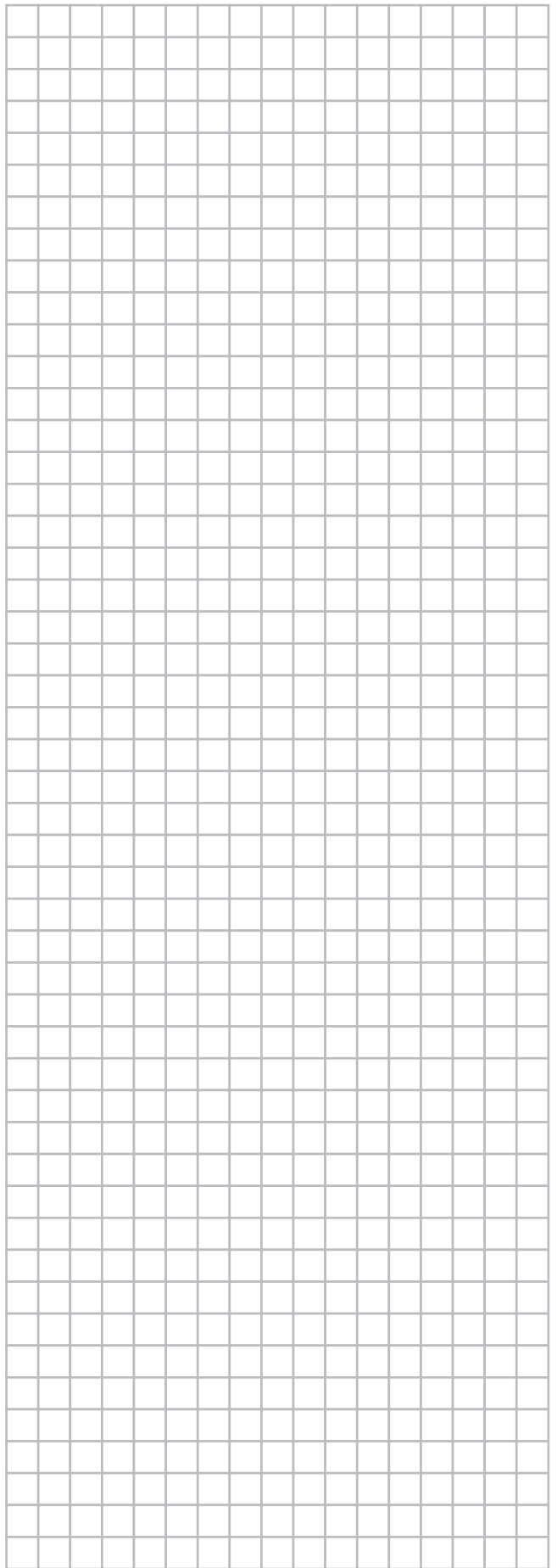

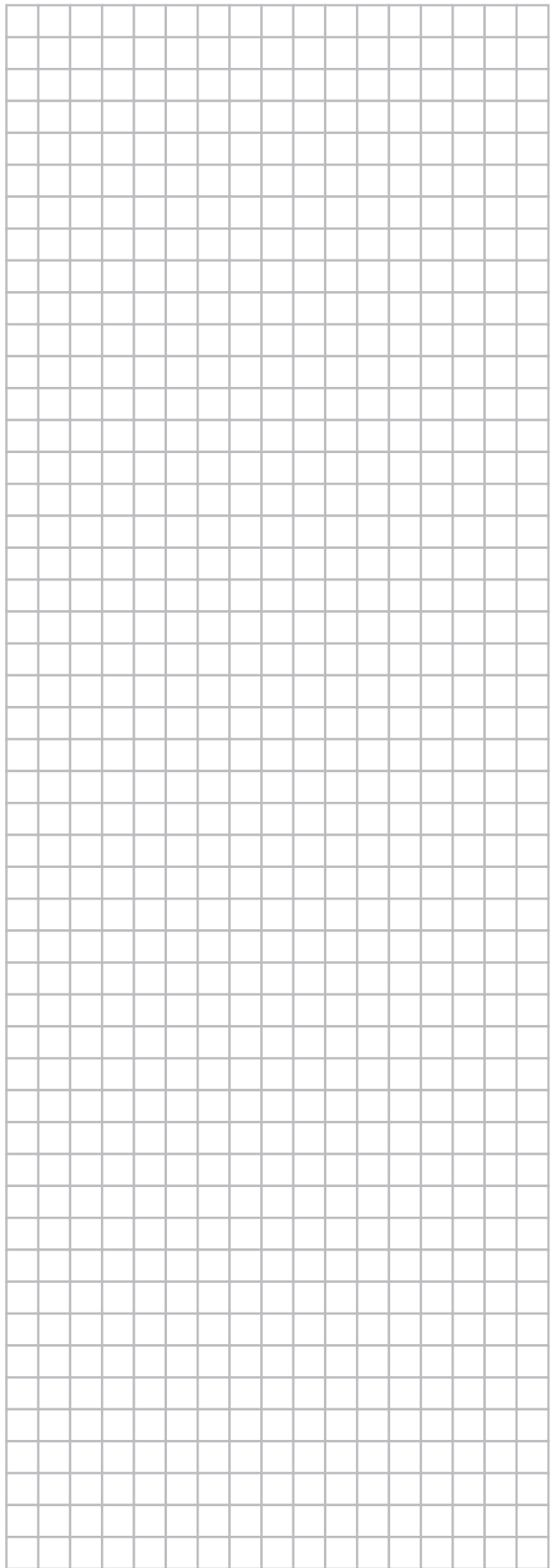



4P308606-1 A 0000000-

Copyright 2011 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P308606-1A 2013.10