


DAIKIN




INSTALLERINGSHÅNDBOK

Dekorasjonspanel


BYCQ140D7W1
BYCQ140D7W1W

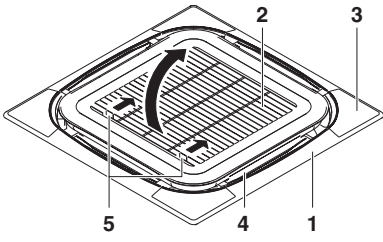

1

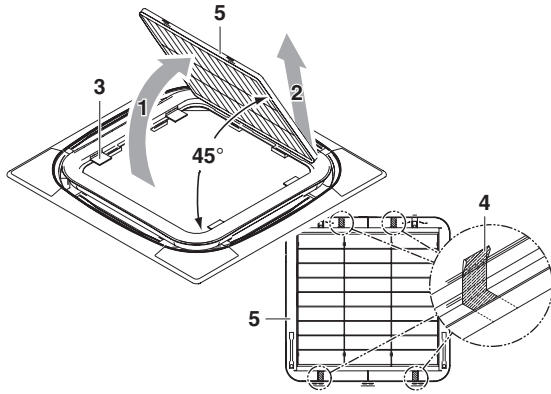


2

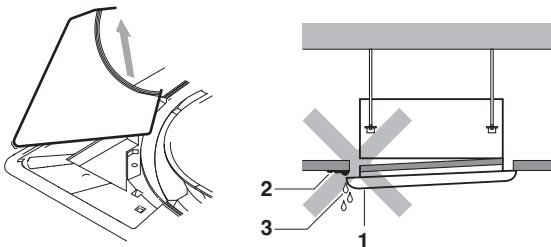


3


4

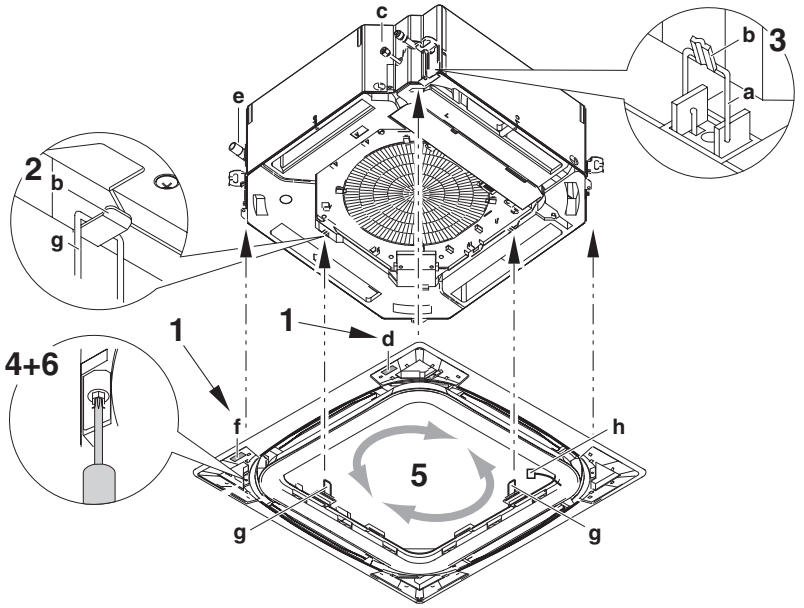


5

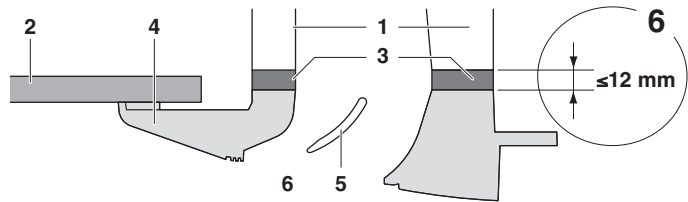


6

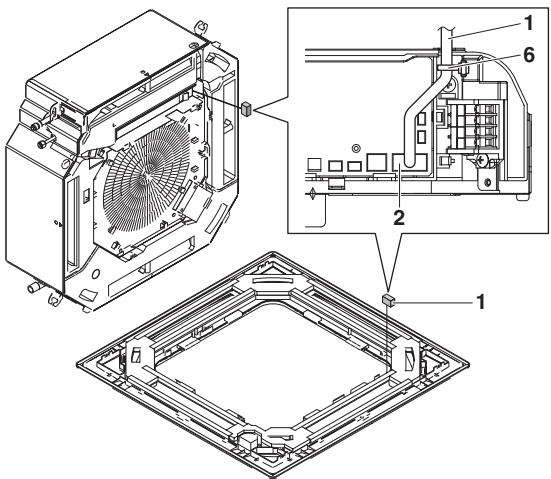

8

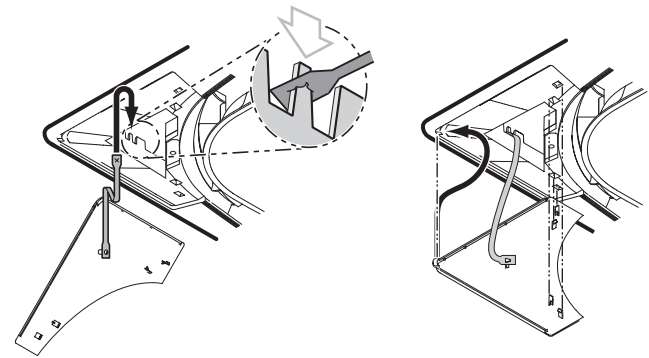

7

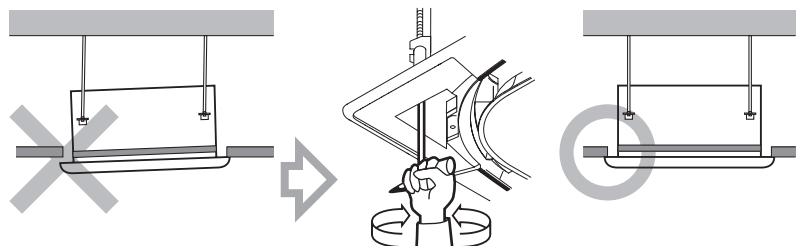

9

**BYCQ140D7W1W har hvit isolasjon.**

Vær oppmerksom på at smuss på hvit isolasjon er mer synlig, og at det derfor ikke anbefales å installere dekorasjonspanelet BYCQ140D7W1W på steder som er utsatt for mye smuss.

Ved bruk av dekorasjonspanelet BYCQ140D7W1W anbefales det å endre indikasjonene på skjermen om rengjøring av filteret på fjernkontrollen fra lett til kraftig. Når du endrer innstillingen til kraftig, tilsvarer det indikasjoner på skjermen om rengjøring av filteret ved høyere luftforurensning. Se i installeringshåndboken for innendørsanlegget under avnittet "Stille inn varsling for luftfilter" eller "Innstillinger på installasjonsstedet", avhengig av typen innendørsanlegg.

- Les denne håndboken nøye før installering. Håndboken må ikke kastes. Ha den i arkivet for fremtidig referanse.

Hvis det gjøres feil ved montering eller tilkobling av anlegget eller tilbehør, kan det føre til elektrisk støt, kortslutning, lekkasje, brann eller annen skade på utstyret. Sørg for å bruke utelukkende tilbehør lagd av Daikin som er konstruert spesielt til bruk sammen med utstyret, og sørg for at det installeres av en fagmann.

Nærmeste forhandler bistår med råd og veiledning om du har spørsmål om montering eller bruk av anlegget.


Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

FØR INSTALLERING

- La anlegget bli værende i emballasjen til det kommer til installeringsstedet.
- Se i installeringshåndboken for innendørsanlegget for elementer som ikke er beskrevet i denne håndboken.

NB**Til installatøren**

Pass på at du instruerer kunden om hvordan anlegget skal brukes på riktig måte ved å vise ham/henne driftshåndboken for innendørsanlegget.

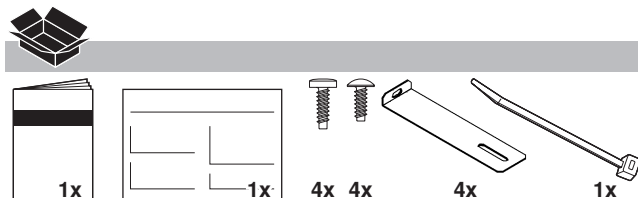
Tilbehør**FORBEREDELSE FØR INSTALLASJONEN**

Du kan velge retninger på luftstrømmen for dette anlegget. Du må kjøpe blokkeringsmatter (tilleggsutstyr) for tetting av luftutløp hvis du vil ha luftutløp i 2 eller 3 retninger.

Håndtering av dekorasjonspanelet

Vær oppmerksom på følgende for å unngå skade på dekorasjonspanelet:

- Plasser aldri panelet vendt ned.
- La aldri panelet helle mot en vegg.
- Plasser det aldri på en fremstikkende gjenstand.
- Svingeklaffen må aldri berøres eller settes under trykk for å unngå at det oppstår funksjonsfeil i svingeklaffen.
- Vær forsiktig så du ikke skader de 4 knastene på baksiden av hjørnedekorselet.

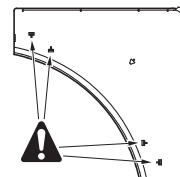**Klargjøre dekorasjonspanelet for installasjon**

- Fjern innsugningsristen fra dekorasjonspanelet.
 - Trykk inn spakene på innsugningsristen (5), og åpne risten (2). (Se figur 1)
 - Dekorasjonspanel
 - Innsugningsrist
 - Hjørnedeksel på dekorasjonspanel
 - Svingeklaffer
 - Spak
 - Se figur 2. Hekt av innsugningsristen fra dekorasjonspanelet ved å løfte opp risten omtrent 45 grader (1) til den når det punktet der det er mulig å fjerne risten (2).
 - Fjern emballasjepappen (3) fra dekorasjonspanelet (på 4 steder).
 - Fjern transporttapen (4) fra baksiden av innsugningsristen (5) (på 4 steder).
- Fjern alle hjørnedekslene på dekorasjonspanelet ved å løfte dem opp i pilens retning. (Se figur 3)

INSTALLERING AV DEKORASJONSPANELET I INNENDØRSANLEGGET

Se i installeringshåndboken for innendørsanlegget for nærmere detaljer om installering innendørsanlegget.

- Installer dekorasjonspanelet. (Se figur 5)
 - Monteringsbrakett
 - Krok
 - Rørøplegg
 - Merket for "rørøplegg"
 - Drenering
 - Merket for "drenering"
 - Midlertidig spenne
 - Svingeklaffmotorens leder

- 1 Hold dekorasjonspanelet opp mot innendørsanlegget mens du tilpasser merkene for røropplegg og drenering på dekorasjonspanelet etter plasseringen av røropplegg og drenering i innendørsanlegget.
- 2 Monter dekorasjonspanelet midlertidig på innendørsanlegget ved å henge den midlertidige spennen på krokene i karosseriet til innendørsanlegget (2 steder).
- 3 Hekt de 4 monteringsbrakettene på hjørnedelene til dekorasjonspanelet oppå krokene i karosseriet til innendørsanlegget.
Pass på svingeklaffmotorens leder ikke kommer i klem mellom innendørsanlegget og dekorasjonspanelet.
- 4 Skru inn de 4 sekskantede skruene i hjørnedelen omtrent 5 mm slik at panelet heves.
- 5 Juster dekorasjonspanelet ved å dreie det i pilenes retning på figuren slik at takåpningen dekkes fullstendig.
- 6 Se figur 6 (tverrsnitt av luftutløpet), og skru inn de sekskantede skruene inntil tykkelsen på tetningsmaterialet mellom dekorasjonspanelet og innendørsanlegget er redusert til 12 mm eller mindre.

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Innendørsanlegg |
| 2 | Tak |
| 3 | Tetningsmateriale |
| 4 | Dekorasjonspanel |
| 5 | Svingeklaff |
| 6 | Luftutløp |

Forholdsregler

- Feilaktig stramming av skruene (se figur 4) kan forårsake at det lekker inn luft i anlegget samt mellom taket og dekorasjonspanelet (1), noe som kan føre til at det dannes forurensning (2) og dugg (3).
- Hvis det er en åpning mellom taket og dekorasjonspanelet etter at skruene er strammet, justerer du karosserihøyden til innendørsanlegget på nytt (se figur 9). Karosserihøyden til innendørsanlegget kan justeres gjennom hullene i hjørnene på dekorasjonspanelet. Innendørsanlegget må være i vater, og dreneringsrørene må være uberørt.

2 Kobling av dekorasjonspanelet (Se figur 8)



Sørg for å slå av strømtilførselen før kobling!

- 1 Svingeklaffmotorens leder
- 2 Kontakt
- 3 Deksel på boks med elektriske komponenter
- 4 Kroker
- 5 Skruer (2 steder)
- 6 Klemme

- Ta av dekselet på boksen med elektriske komponenter. Løsne de 2 skruene, skyv dekselet på boksen med elektriske komponenter i pilens retning, og løsne det fra krokene.
- Koble godt sammen kontaktene for svingeklaffmotorens leder, som er montert på dekorasjonspanelet.
- Fest svingeklaffmotorens leder skikkelig ved hjelp av medfølgende klemme.
- Sett på plass dekselet på boksen med elektriske komponenter (i omvendt rekkefølge for å fjerne det).



Pass på svingeklaffmotorens leder ikke kommer i klem mellom innendørsanlegget og dekorasjonspanelet eller under dekselet på boksen med elektriske komponenter.

MONTERE INNSUGNINGSRISTEN OG HJØRNEDEKSELET PÅ DEKORASJONSPANELET

Montere innsugningsristen


Installer innsugningsristen ved å reversere fremgangsmåten vist i avsnittet "Klargjøre dekorasjonspanelet for installasjon" på side 1.

- Når du har heftet innsugningsristen på dekorasjonspanelet, fester du remmene på innsugningsristen til stiftene på dekorasjonspanelet.

NB



Kontroller at remmene skyves helt ned på stiftene, slik at remmene ikke kan gli av stiftene.

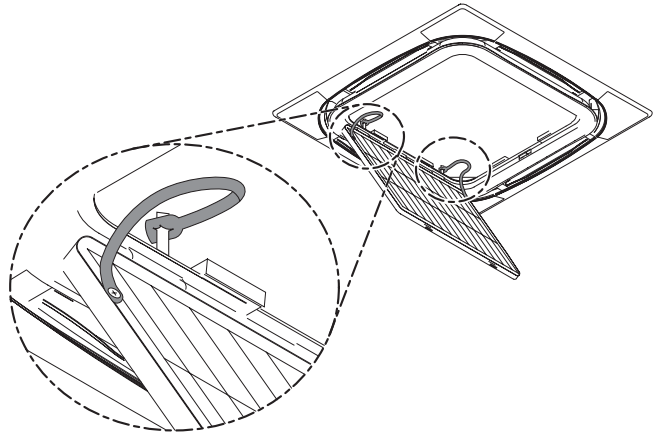

- Innsugningsristen kan enkelt installeres i 4 retninger ved at den dreies 90 grader.
- Endre retningen ved justering av retningen på innsugningsristen til flere anlegg, eller for å etterkomme krav fra kunden.

NB



Kontroller at remmene ikke henger ut mellom dekorasjonspanelet og innsugningsristen.

Montere hjørnedekselet på dekorasjonspanelet

(Se figur 7)


 
- 1 Fest remmen på hvert av hjørnedekslene til stiftene på dekorasjonspanelet.


 
NB


 


 
Når hjørnedekselet løsnes ved vedlikehold av dekorasjonspanelet til innendørsanlegget, forhindrer remmen at hjørnedekselet faller på gulvet og blir skadet.

- 2 Monter alle hjørnedekslene på dekorasjonspanelet.
 - Først hefter du kroken på den firkantede tuppen på hjørnedekselet inn i hullet på hjørnet av dekorasjonspanelet.
 - Deretter plasserer du de 4 spennene på hjørnedekslene slik at de passer inn i hullene på dekorasjonspanelet, og skyver forsiktig hjørnedekselet fast til dekorasjonspanelet.

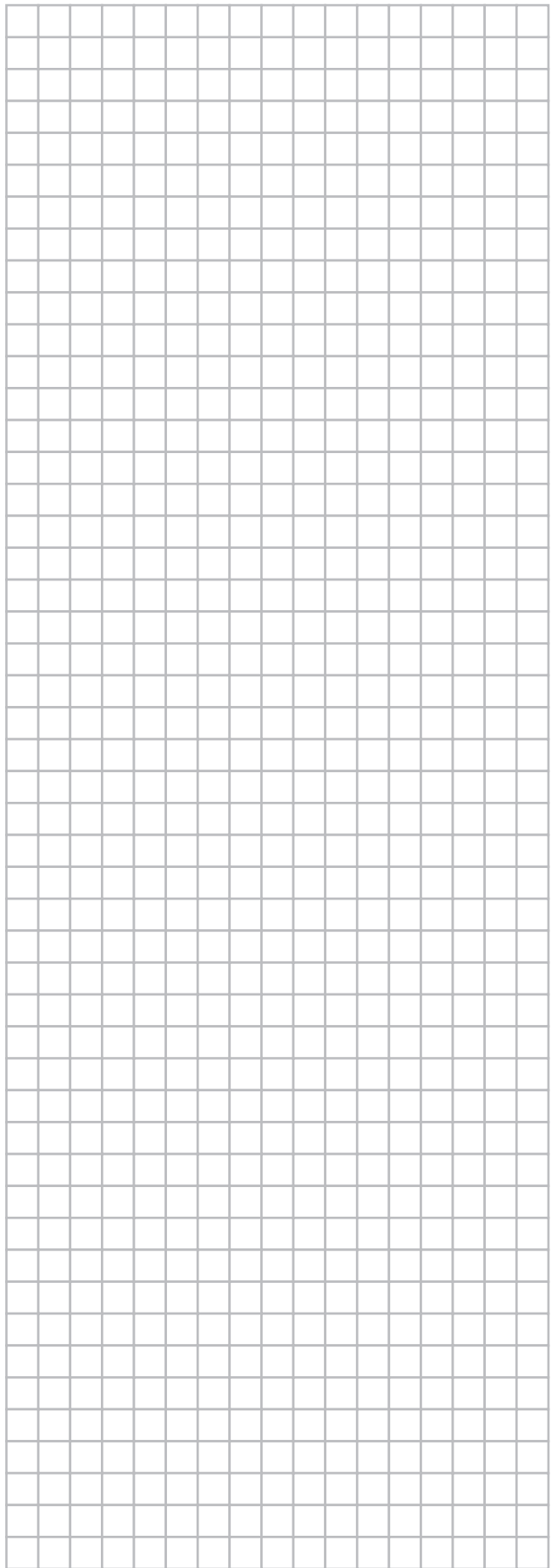

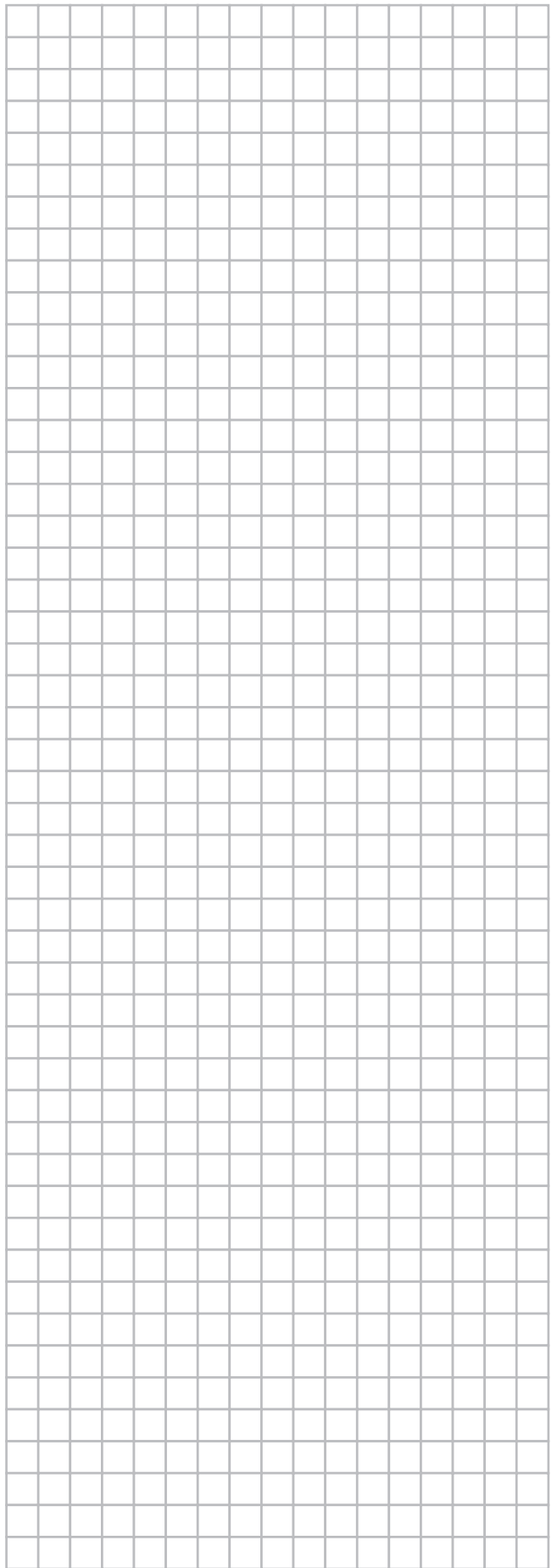

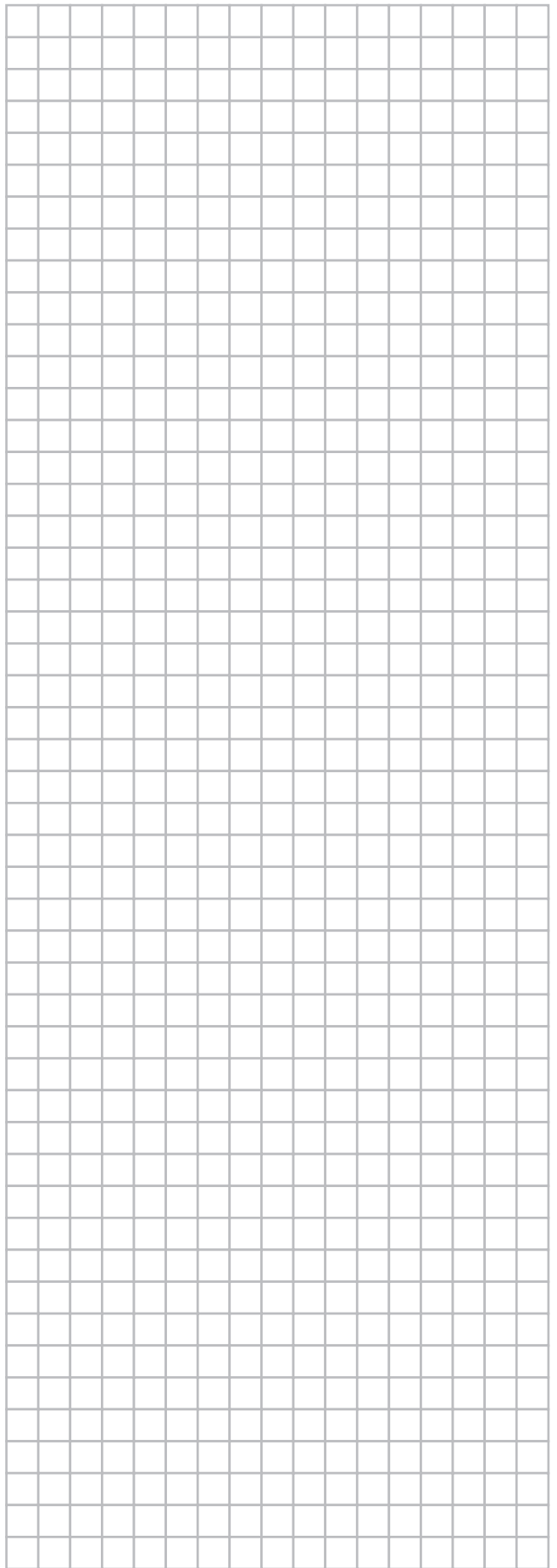



4P308606-1 A 0000000-

Copyright 2011 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P308606-1A 2013.10