


**DAIKIN**




# Návod na inštaláciu

**Dekoračný panel**


BYCQ140D7W1  
BYCQ140D7W1W

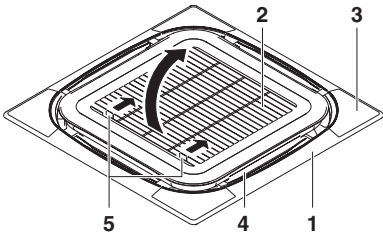

1

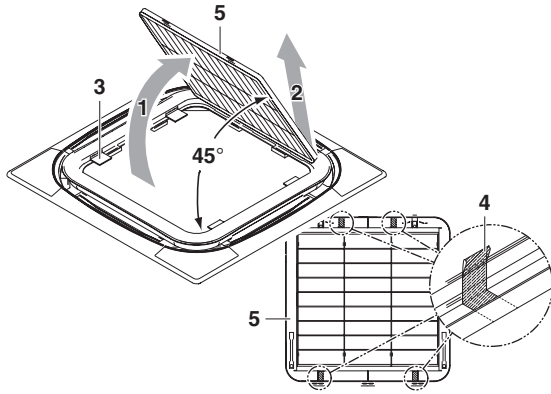


2

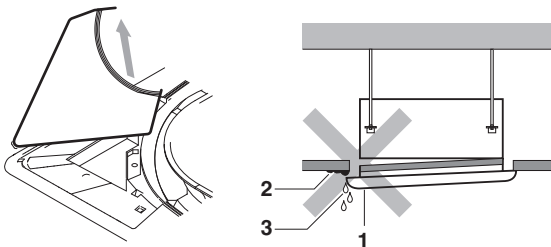


3


4

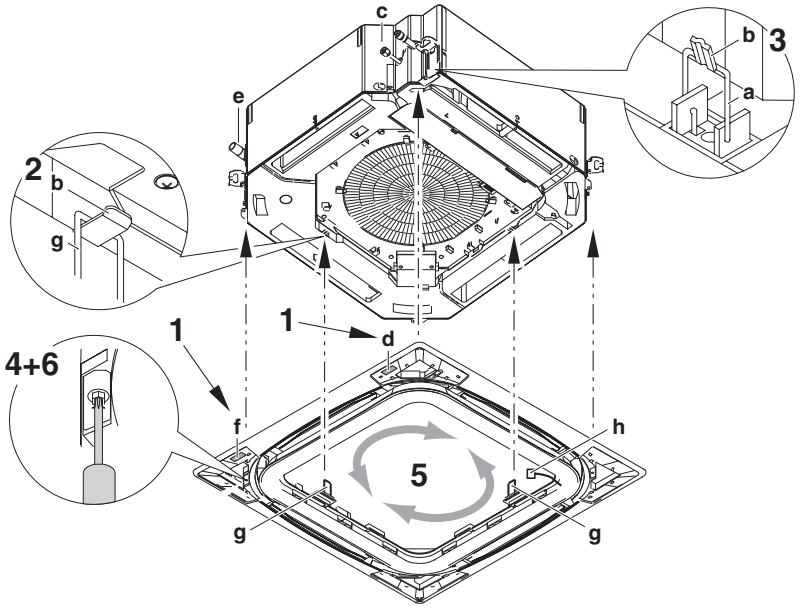


5

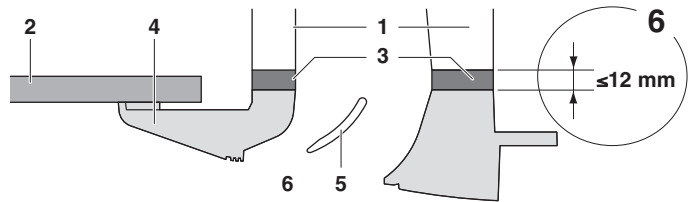


6

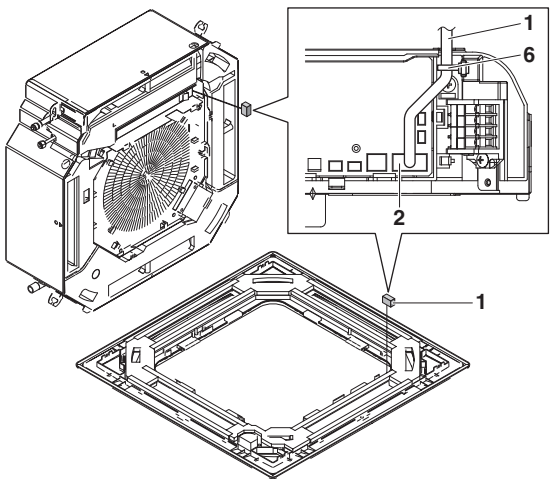

8

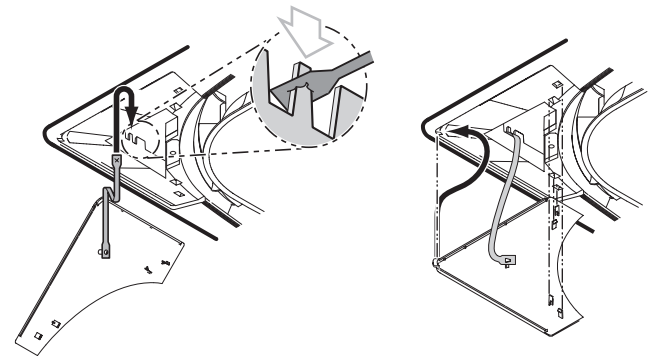

7

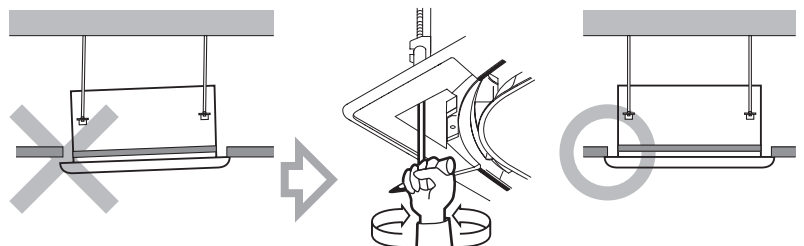

9

**■ BYCQ140D7W1W má bielu izoláciu.**

Pre vašu informáciu nečistoty na bielej izolácii sú lepšie viditeľné a preto nie je vhodné inštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostredí vystavenom veľkému množstvu prachu.

Pri použití dekoračného panelu BYCQ140D7W1W je vhodné zmeniť zobrazenia na displeji pre čistenie filtra na diaľkovom ovládači zo slabého na silné. Zmena nastavenia na silné korešponduje so zobrazeniami na displeji pre čistenie filtra v prípade silnejšieho znečistenia vzduchu. Pozrite si návod na inštaláciu vnútornej jednotky odstavec "Nastavenie značky vzduchového filtra" alebo "Nastavenie na mieste inštalácie", v závislosti od typu vnútornej jednotky.

**■ Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte tento návod. Nezahodte ho. Uschovajte si ho v prípade nutnosti jeho použitia v budúcnosti.**

Nesprávna inštalácia alebo zapojenie zariadenia a príslušenstva môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, vznik skratu, netesností, požiaru alebo iné poškodenie zariadenia. Používajte len príslušenstvo vyrobené spoločnosťou Daikin, ktoré je špeciálne skonštruované pre použitie so zariadením a nechajte ho nainštalovať odborníkom.

Pokiaľ máte nejaké pochybnosti týkajúce sa inštalácie alebo použitia, je nutné sa vždy spojiť s vašim predajcom, aby vám poradil a poskytol informácie.

Originálny návod je v angličtine. Ostatné jazyky sú preklady originálneho návodu.


## Pred inštaláciou

- Jednotku ponechajte vo vnútri obalu, až kým ju nedopravíte na miesto inštalácie.
- Viď návod na inštaláciu vnútornej jednotky, kde nájdete položky, ktoré nie sú popísané v tomto návode.

**POZNÁMKA Pre inštalatéra**

Zákazníka informujte, ako má správne obsluhovať systém tak, že mu ukážete návod na obsluhu vnútornej jednotky.

## Príslušenstvo

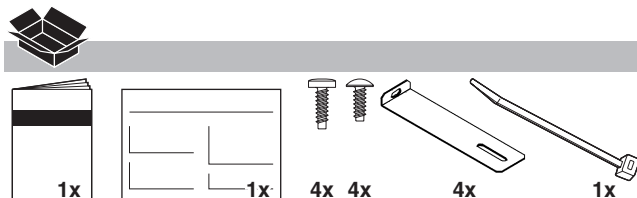


## Príprava pred inštaláciou

Pre túto jednotku je možné zvoliť rôzne smery prúdenia vzduchu. Pre vypúšťanie vzduchu v 2 alebo 3 smeroch je nutné nakúpiť voliteľnú prídavnú súpravu blokujúcich vložiek na utesnenie výstupov vypúšťania zvrácajúceho vzduchu.

### Manipulácia s dekoračným panelom

Aby nedošlo k poškodeniu dekoračného panela, uskutočnite nasledovné kroky:

- Panel nikdy neukladajte predným čelom smerom dole.
- Nikdy nenechávajte panel opretý o stenu.
- Nikdy ho nepoložte na vyčnievajúci predmet.
- Nikdy nestláčajte alebo netlačte na výklopnú klapku, aby nedošlo k jej poškodeniu.
- Dávajte pozor, aby ste nepoškodili 4 úchytky na zadnej strane rohového dekoračného krytu.

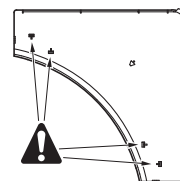

### Príprava dekoračného panela na inštaláciu

- 1 Odoberte mriežku nasávania z dekoračného panelu.
    - Stlačte páku mriežky nasávania (5) a mriežku otvorte (2). (Viď obrázok 1)
    - 1 Dekoračný panel
    - 2 Mriežka nasávania
    - 3 Rohový dekoračný kryt
    - 4 Výklopné klapky
    - 5 Páka
  - Viď obrázok 2. Mriežku nasávania odoberte z dekoračného panelu jej zdvihnutím približne o 45 stupňov (1), kým sa nedosiahne poloha, pri ktorej je možné mriežku odobrať (2).
  - Z dekoračného panelu (na 4 miestach) odstráňte prepravňový kartón (3).
  - Zo zadnej mriežky (5) (na 4 miestach) odstráňte prepravňovú pásku (4).
- 2 Na každom rohu odstráňte rohový dekoračný kryt tak, že ho vytiahnete v smere šípky. (Viď obrázok 3)

## Inštalácia dekoračného panelu na vnútornú jednotku

Pozri návod na inštaláciu vnútornej jednotky, kde nájdete podrobnosti o inštalácii vnútornej jednotky.

- 1 Nainštalujte dekoračný panel (Viď obrázok 5)
  - a Montážna konzola
  - b Hák
  - c Časť potrubia
  - d Značka "Strana potrubia"
  - e Vypúšťacia časť
  - f Značka "Vypúšťacia strana"
  - g Dočasná západka
  - h Elektrické vedenie motora výklopnej klapky

- 1 Dekoračný panel držte na vnútornej jednotke nastavením značiek a na dekoračnom paneli oproti polohe časti potrubia a vypúšťacej časti vnútornej jednotky.
- 2 Na vnútornú jednotku dočasne nainštalujte dekoračný panel zavesením dočasného jazýčka na háky telesa vnútornej jednotky. (2 miesta)
- 3 Zaveďte 4 montážne konzoly v rohových častiach dekoračného panelu na háky okolo telesa vnútornej jednotky. Zabezpečte, aby elektrické vedenie motora výklopnej klapky nebolo zaseknuté medzi vnútornou jednotkou a dekoračným panelom.
- 4 Naskrutkujte všetky 4 skrutky so šesťhrannou hlavou umiestnené v rohovej časti približne v 5 mm vzdialenosti. Panel sa zdvihne.
- 5 Dekoračný panel nastavte jeho otáčaním v smere označenom šípkami na obrázku tak, aby bol stropný otvor úplne zakrytý.
- 6 Pozrite **obrázok 6** (prierez výstupu vzduchu) a doťahujte skrutky so šesťhrannou hlavou, kým sa hustota tesniaceho materiálu medzi dekoračným panelom a vnútornou jednotkou nezmenší na maximálne 12 mm.

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | Vnútorná jednotka |
| 2 | Strop             |
| 3 | Tesniaci materiál |
| 4 | Dekoračný panel   |
| 5 | Výklopná klapka   |
| 6 | Výstup vzduchu    |

### Predbežné opatrenia

- Nesprávne dotiahnutie skrutiek (viď **obrázok 4**) môže spôsobiť unikanie vzduchu do jednotky a medzi stropom a dekoračným panelom (1), čo má za následok tvorbu nečistôt (2) a rosenie (3).
- Ak je medzi stropom a dekoračným panelom po dotiahnutí skrutiek medzera, opäť nastavte výšku telesa skrine vnútornej jednotky (viď **obrázok 9**). Nastavenie výšky telesa skrine vnútornej jednotky je možné cez otvory v rohoch dekoračného panelu. Vnútorná jednotka sa musí udržiavať vo vodováhe a bez narušenia vypúšťacieho potrubia.

### 2 Pripojenie dekoračného panelu (Viď **obrázok 8**)



Pred zapájaním nezabudnite vypnúť elektrické napájanie!

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Olovené vedenie motora výklopnej klapky |
| 2 | Konektor                                |
| 3 | Veko skrine elektrických komponentov    |
| 4 | Háky                                    |
| 5 | Skrutka (2 miesta)                      |
| 6 | Spona                                   |

- Odoberte veko skrine elektrických komponentov. Uvoľníte 2 skrutky, posuňte veko skrine elektrických komponentov v smere šípkov a uvoľníte ho z hákov.
- Bezpečne pripojte konektory pre olovené vedenie motora výklopnej klapky nainštalované na dekoračnom paneli.
- Vodič motora otočnej klapky bezpečne upevnite pomocou dodanej spony.
- Opäť nasadte veko skrine elektrických komponentov v opačnom poradí ako pri jeho demontáži.



Zabezpečte, aby elektrické vedenie motora výklopnej klapky nebolo zaseknuté medzi vnútornou jednotkou, dekoračným panelom a medzi vekom skrine elektrických komponentov.

## Inštalácia mriežky nasávania a rohového dekoračného krytu

### Inštalácia mriežky nasávania


Mriežku nasávania nainštalujte opačným postupom uvedeným v odseku "**Príprava dekoračného panela na inštaláciu**" na strane 1.

- Po zavesení nasávacej mriežky na dekoračný panel nasadte reťaze nasávacej mriežky na kolíky dekoračného panelu.

#### POZNÁMKA



Presvedčte sa, či sú reťaze stlačené dole na spodok kolíkov tak, aby reťaze netrčali z kolíkov.

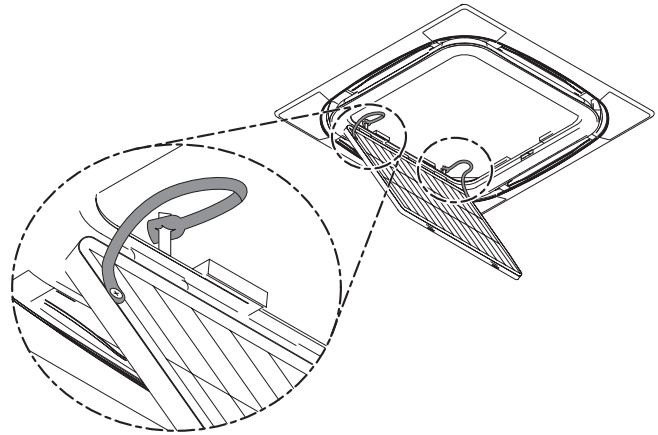

- Mriežku nasávania je možné nainštalovať v 4 smeroch jednoduchým otočením o 90 stupňov.
- Zmeňte smer nastavením smeru mriežky nasávania viacerých jednotiek alebo podľa požiadaviek zákazníka.

#### POZNÁMKA



Presvedčte sa, že reťaze nevisia medzi dekoračným panelom a nasávacou mriežkou.

### Nainštalujte rohový dekoračný kryt

(Viď **obrázok 7**)


 
- 1 Nasadte reťazku každého rohového dekoračného krytu na kolík dekoračného panelu.



#### POZNÁMKA


 


 
Ak sa rohový dekoračný kryt počas údržby dekoračného panelu vnútornej jednotky uvoľní, reťazka zabráňuje rohovému dekoračnému krytu, aby spadol na podlahu a poškodil sa.

- 2 Nainštalujte každý rohový dekoračný kryt.
  - Najprv hák zasuňte do hrotu rohového dekoračného krytu do otvoru v rohu dekoračného panelu.
  - Potom 4 jazýčky rohového dekoračného krytu umiestnite do otvorov dekoračného panelu a jemne stlačíte rohový dekoračný kryt na dekoračný panel.

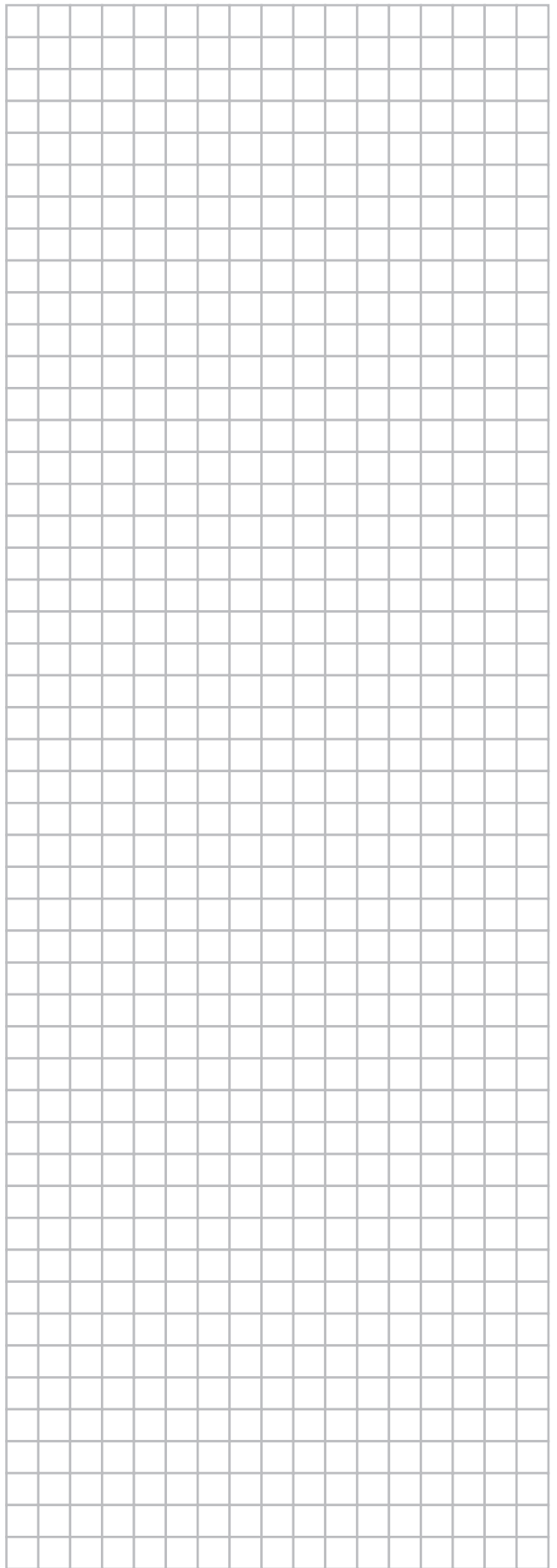

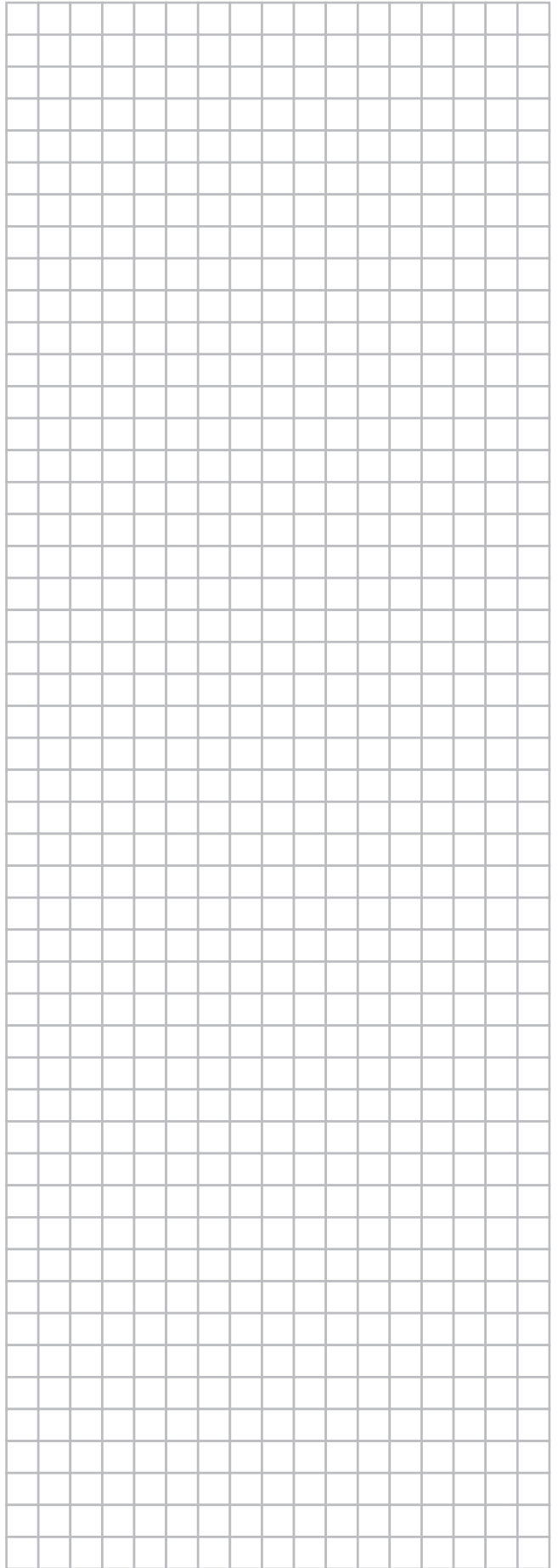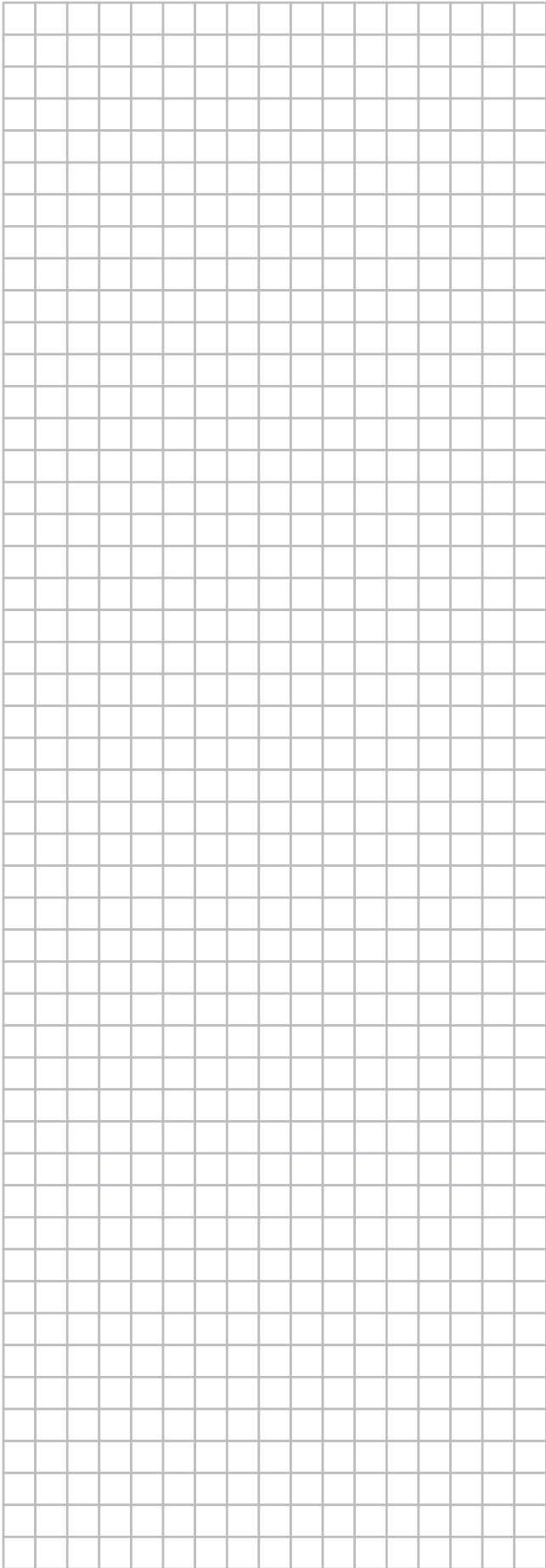

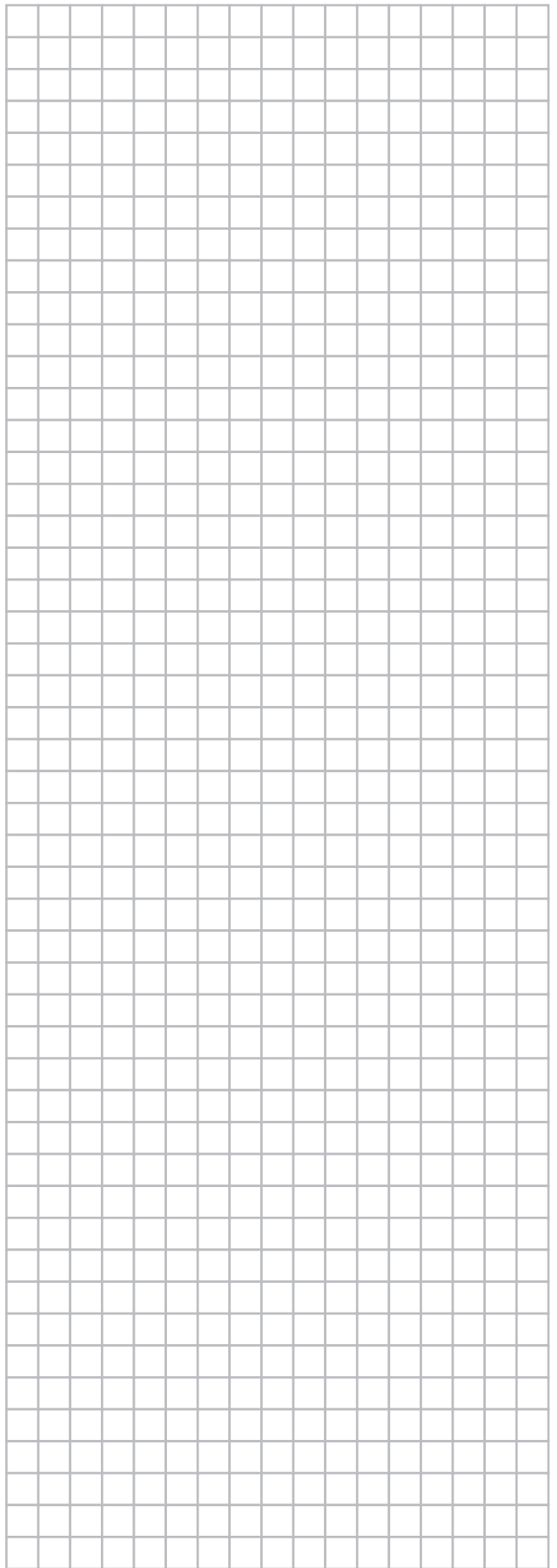



\*4P308606-1 A 0000000-\*

Copyright 2011 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P308606-1A 2013.10