


**DAIKIN**




# INSTALLATIONSHANDBOK

**Dekorpanel**


BYCQ140D7W1  
BYCQ140D7W1W

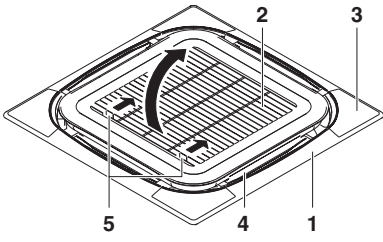

1

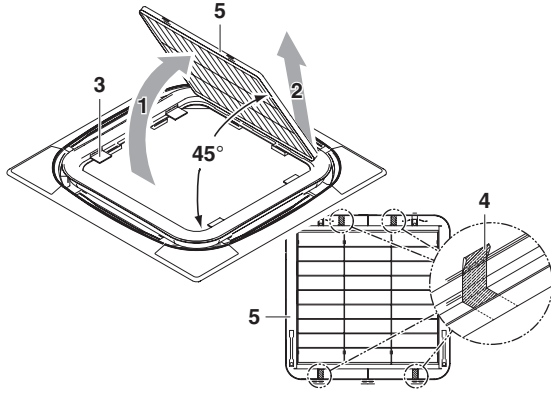


2

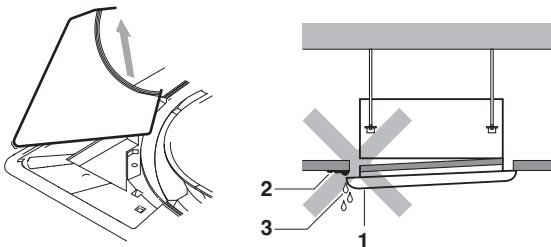


3


4

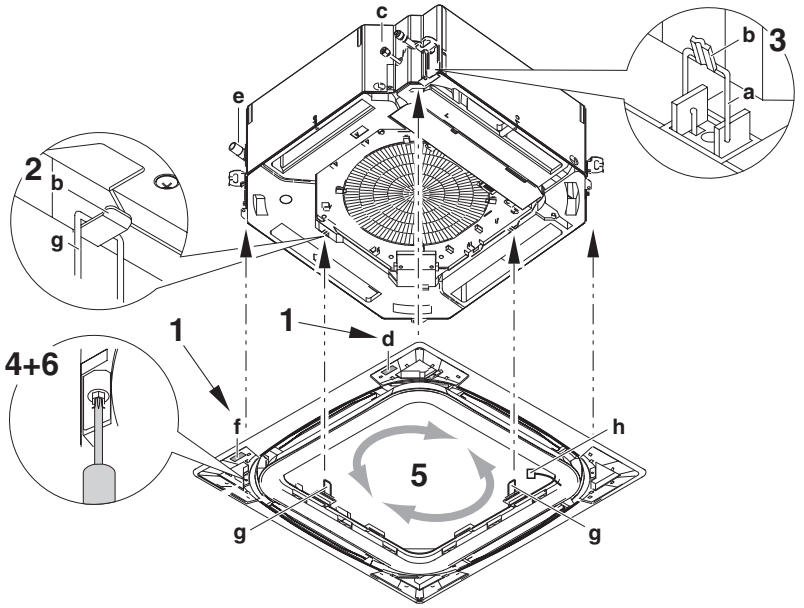


5

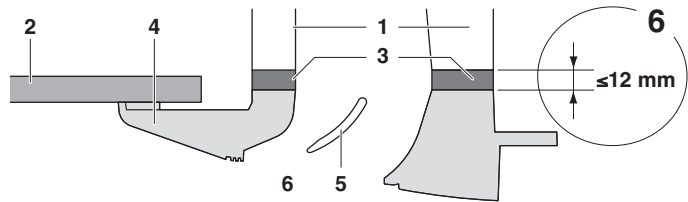


6

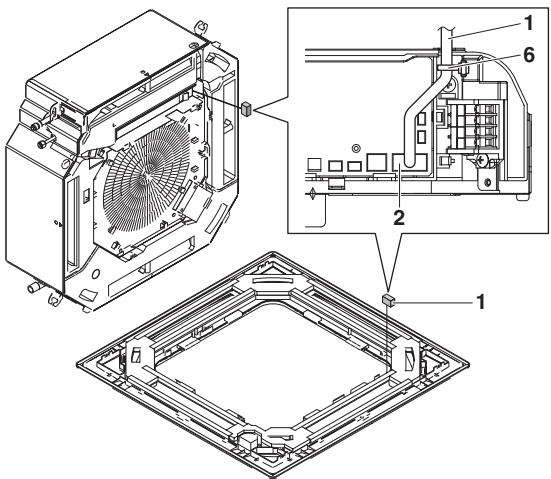

7

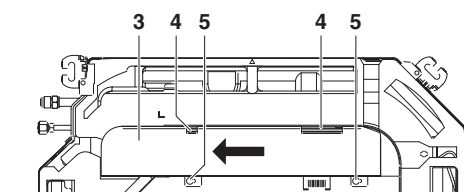

8

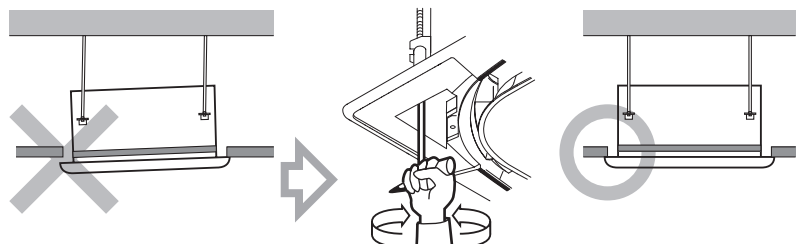

9

**BYCQ140D7W1W har vit isolering.**

Tänk på att smuts på vit isolering syns tydligare och att du därför inte bör installera BYCQ140D7W1W-dekorpanelen i smutsiga miljöer.

När du använder BYCQ140D7W1W-dekorpanelen rekommenderar vi att du byter filterrengöringsindikeringarna på fjärrkontrollen från lätt till kraftig. Ändring av inställningen till kraftigt motsvarar filterrengöringsindikering vid mer smuts i luften. Se installationshandboken för inomhusenheten och stycket "Inställning av luftfiltersymbol" eller "Lokal inställning", beroende på typ av inomhusenhet.

■ Läs den här handboken noggrant innan installationen utförs. Kasta inte bort den. Förvara den säkert så att den kan användas vid behov.

Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller tillbehör kan orsaka elektrisk chock, kortslutning, läckage, brand eller annan skada på utrustningen. Använd endast tillbehör från Daikin som är avsedda för användning med utrustningen och låt alltid en behörig installatör installera dem.

Om du har frågor angående installationsförfarandet eller användningen kan du kontakta din leverantör för råd och information.

Den engelska texten är originalinstruktionerna. Övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

**FÖRE INSTALLATION**


- Packa inte upp enheten förrän den är framme vid installationsplatsen.
- De delar som inte beskrivs i denna handbok finns beskrivna i installationshandboken för inomhusenheten.

**OBS!****Till den som ansvarar för installationen**


Glöm inte att tala om för kunden hur systemet ska användas och visa den bifogade användarhandboken för inomhusenheten.

**Tillbehör**


1x

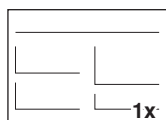


1x

 


4x

 

4x

 

4x

 

1x


**FÖRBEREDELSE FÖRE INSTALLATION**

För denna enhet kan du välja luftflödesriktningarna. En extra blockeringsats för tätning av luftutlopp måste anskaffas för luftutlopp i 2 eller 3 riktningar.

**Hantering av dekorpanelen**

För att förhindra skada på dekorpanelen ska följande regler iakttagas:

- Placera aldrig panelen nedåt.
- Låt aldrig panelen luta mot en vägg.
- Lägg den aldrig på något utskjutande föremål.
- För att undvika problem med den svängbara klaffen ska du aldrig vidröra den eller trycka på den.
- Var försiktig så att inte de 4 flikarna på baksidan av hörndekorationens skydd skadas.

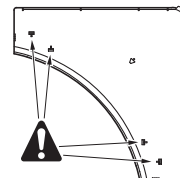**Förbereda dekorpanelen för installation**

- 1 Ta bort insugsgallret från dekorpanelen.
    - Tryck insugsgallrets spak (5) inåt och öppna gallret (2). (Se bild 1)
- 1 Dekorpanel
  - 2 Insugningsgaller
  - 3 Hörndekorskydd
  - 4 Svängklaffar
  - 5 Spak
- Se bild 2. Demontera insugsgallret från dekorpanelen genom att lyfta upp gallret ca 45 grader (1) tills den nått en position där gallret kan tas bort (2).
  - Ta bort transportförpackningen i papp (3) från dekorpanelen (4 platser).
  - Ta bort transporttejpen (4) från insugsgallrets baksida (5) (i 4 platser).
- 2 Ta bort hörndekorskydden genom att dra dem i pilens riktning. (Se bild 3)

**INSTALLATION AV DEKORPANELEN PÅ INOMHUSENHETEN**

Information om installation av inomhusenheten finns i installationshandboken för inomhusenheten.

**1 Installera dekorpanelen (Se bild 5)**

- a Monteringskonsol
- b Krok
- c Rördel
- d Märkning av "rörsida"
- e Dräneringsdel
- f Märkning av "rörsida"
- g Tillfällig hake
- h Kabel för svängklaffmotor

- 1 Håll dekorpanelen mot inomhusenheten genom att passa märkena på rördelen och dräneringsdelen på dekorpanelen med positionen för rördelen och dräneringsdelen på inomhusenheten.
- 2 Montera dekorpanelen tillfälligt på inomhusenheten genom att hänga den tillfälliga haken i krokarna på inomhusenheten. (2 platser)
- 3 Kroka de 4 monteringskonsolerna på dekorpanelens hörnsektioner på krokarna runt inomhusenheten. Kontrollera att kabeln till svängklaffmotorn inte kläms mellan inomhusenheten och dekorpanelen.
- 4 Skruva in de 4 skruvarna med sexkanthuvud som sitter i hörnsektionen ca 5 mm. Panelen höjs.
- 5 Justera dekorpanelen genom att vrida den i den riktning som indikeras av pilarna i bilden så att taköppningen täcks helt.
- 6 Se bild 6 (tvärsnitt av luftutloppet) och dra åt skruvarna med sexkanthuvuden tills tjockleken på tätningsmaterialet mellan dekorpanelen och inomhusenheten minskas till 12 mm eller mindre.

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | Inomhusenhet    |
| 2 | Tak             |
| 3 | Tätningmaterial |
| 4 | Dekorpanel      |
| 5 | Svängklaff      |
| 6 | Luftutlopp      |

### Försiktighetsåtgärder

- Felaktig åtdragning av skruvarna (se bild 4) kan göra att luft läcker in i enheten och mellan taket och dekorpanelen (1) vilket resulterar i föroreningar (2) och daggbildning (3).
- Om det fortfarande finns ett glapp mellan taket och dekorpanelen efter åtdragning av skruvarna får du justera inomhusenhetens höjd (se bild 9). Justering av höjden på inomhusenheten kan göras via hålen i dekorpanelens hörn. Inomhusenheten måste hållas i våg och dräneringsrören får inte påverkas.

### 2 Kabeldragning för dekorpanelen (Se bild 8)



Stäng av strömmen innan kablar dras!

- 1 Kabel för svängklaffmotorn
- 2 Kontaktdon
- 3 Elkomponentboxens lock
- 4 Krok
- 5 Skruvar (2 platser)
- 6 Klämman

- Ta bort elkomponentboxens lock. Lossa de 2 skruvarna, skjut elkomponentboxens lock i pilarnas riktning och lossa det från krokarna.
- Fäst kontakterna för svängklaffmotorns kabel som är installerad på dekorpanelen.
- Fixera svängklaffmotorns kabel med den medföljande klämman.
- Sätt tillbaka elkomponentboxens lock i motsatt procedur som när den togs bort.



Kontrollera att kabeln till svängklaffmotorn inte kläms mellan inomhusenheten och dekorpanelen, och elkomponentboxens lock.


## INSTALLATION AV INSUGSGALLRET OCH HÖRNDEKORSKYDDET

### Installera insugsgallret

Installera insugsgallret genom att följa stegen i proceduren i stycket "Förbereda dekorpanelen för installation" på sid 1 i omvänd ordning.

- Efter upphängning av insugsgallret på dekorpanelen fäster du hängena för insugsgallret på dekorpanelens stift.

**OBS!** Kontrollera att hängena trycks ned till stiftens fot så att hängena inte åker av stiftet.

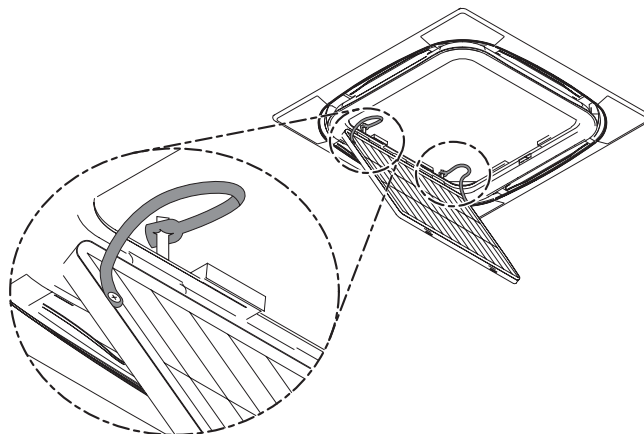

- Du kan installera insugsgallret i 4 riktningar bara genom att vrida det 90 grader.
- Ändra riktningen när du justerar insugsgallrets riktning för flera enheter eller på kundens begäran.

**OBS!** Kontrollera att hängena inte hänger ut mellan dekorpanelen och insugsgallret.



### Installera hörndekorskyddet

(Se bild 7)


 
- 1 Fäst snöret på varje hörndekorskydd på dekorpanelens stift.


 
**OBS!** När hörndekorskyddet lossas vid underhåll av dekorpanelen på inomhusenheten förhindrar snöret att hörndekorskyddet faller i golvet och skadas.


 


 
- 2 Installera alla hörndekorskydden.

- För först i kroken på den fyrkantiga spetsen på hörndekorskyddet i hålet på dekorpanelens hörn.
- Placera sedan de 4 hakarna på hörndekorskydden i hålen på dekorpanelen och tryck försiktigt fast hörndekorskyddet på dekorpanelen.

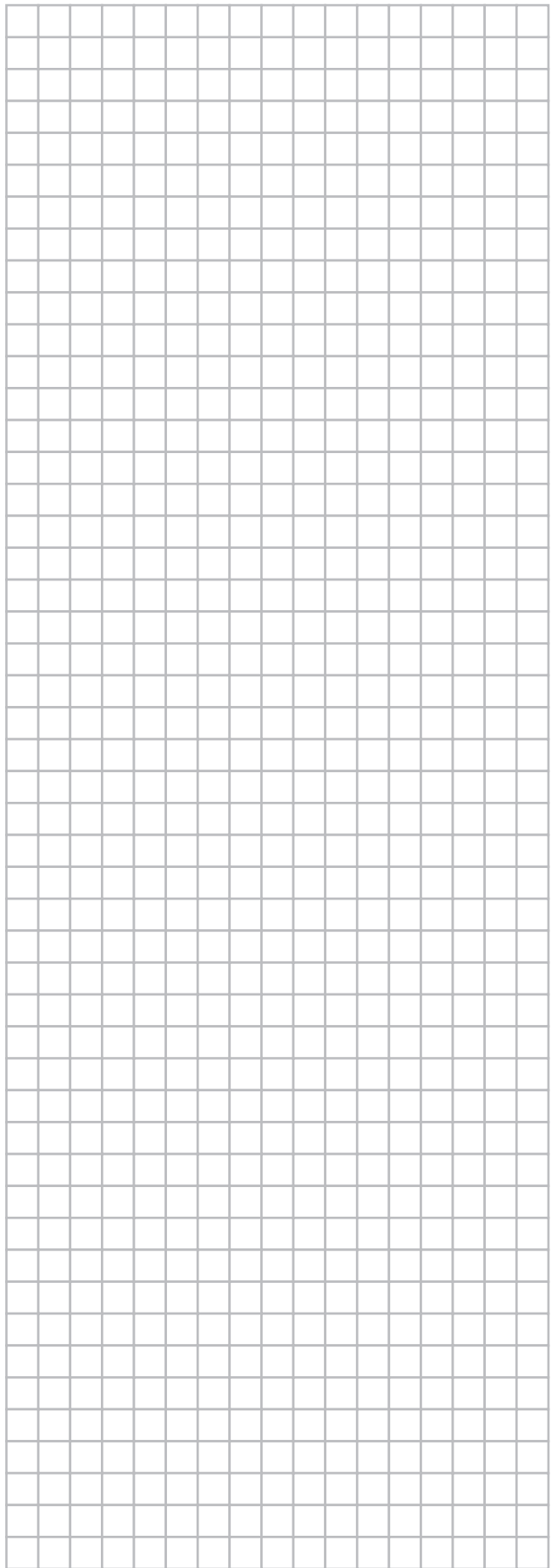

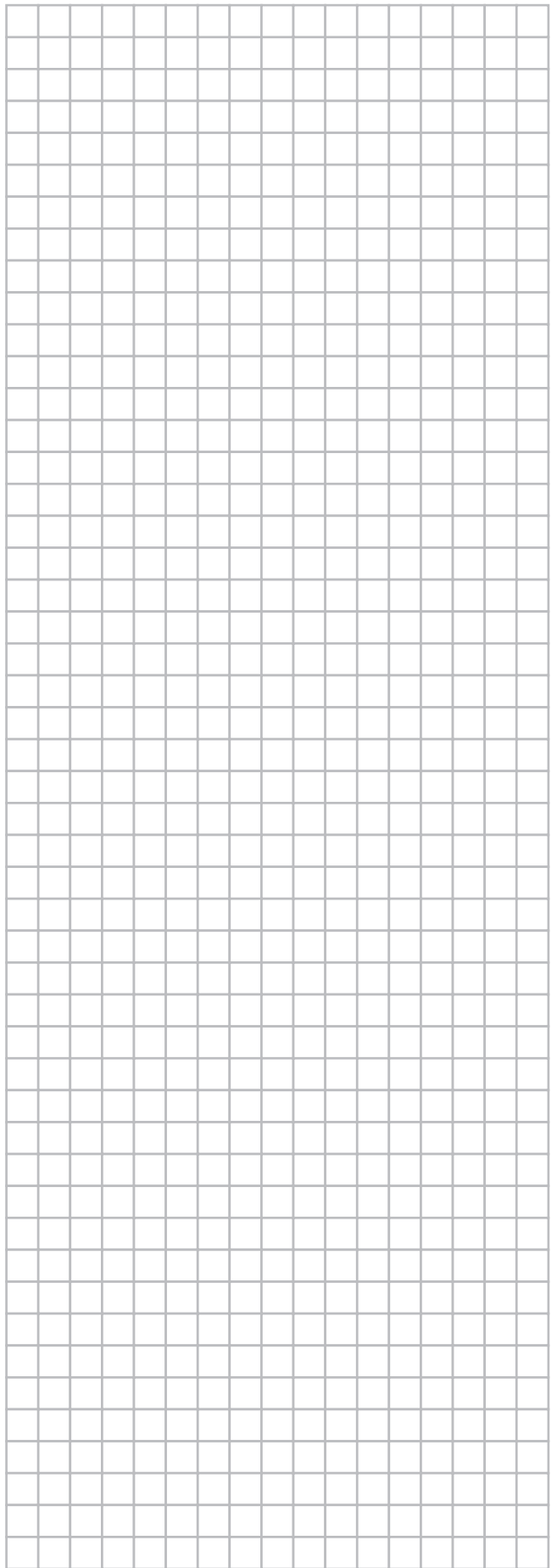

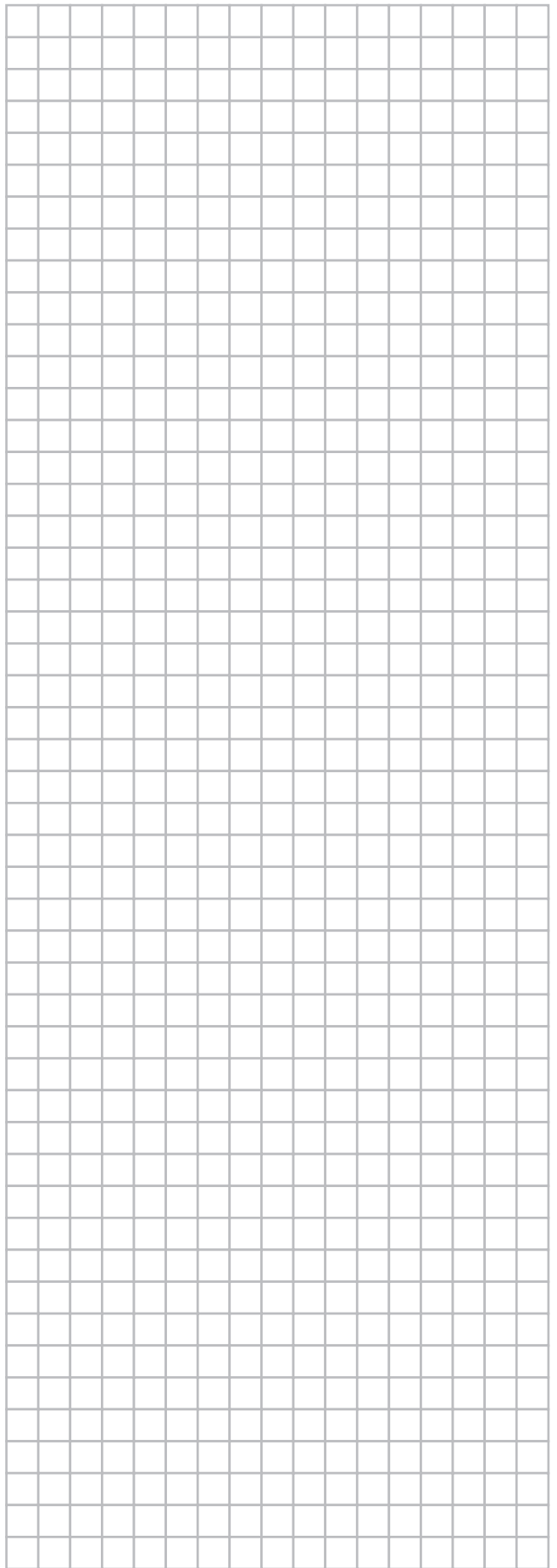



\*4P308606-1 A 0000000-\*

Copyright 2011 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P308606-1A 2013.10