





# Montaj kılavuzu

## Dekorasyon paneli


BYCQ140D7W1  
BYCQ140D7W1W

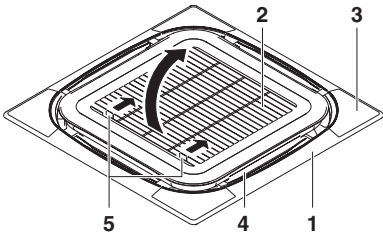

1

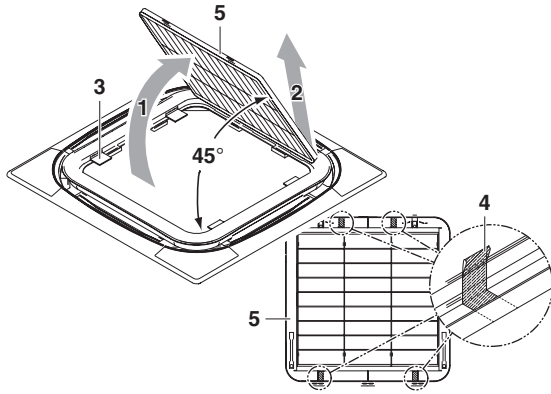


2

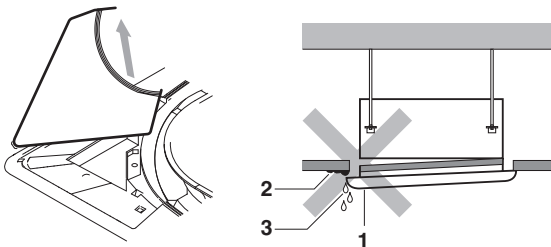


3


4

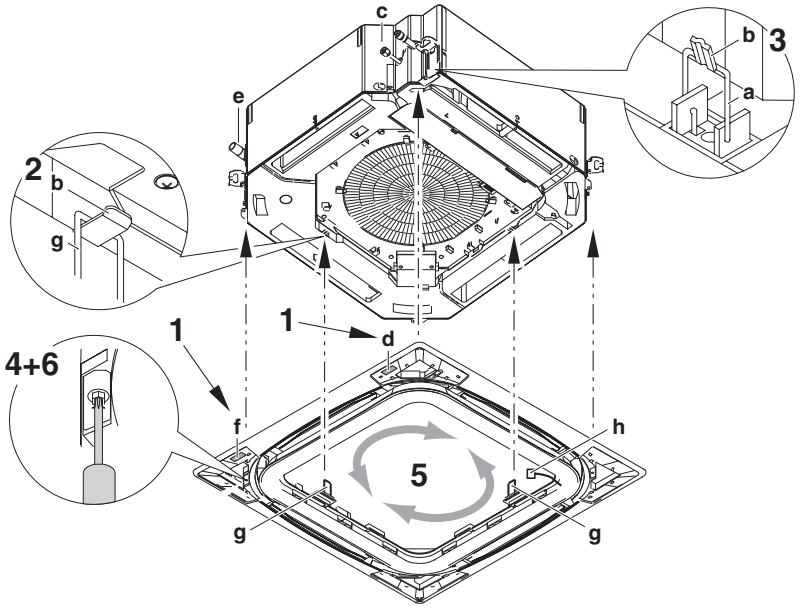


5

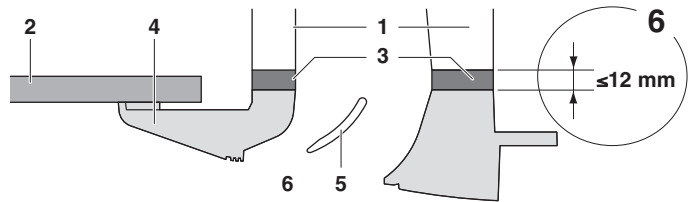


6

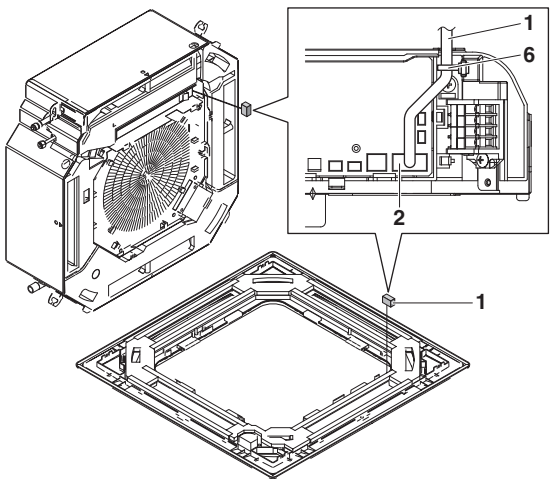

7

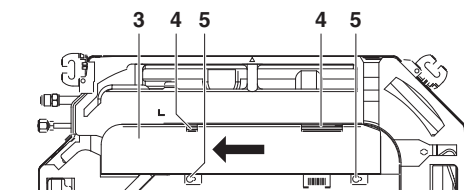

8

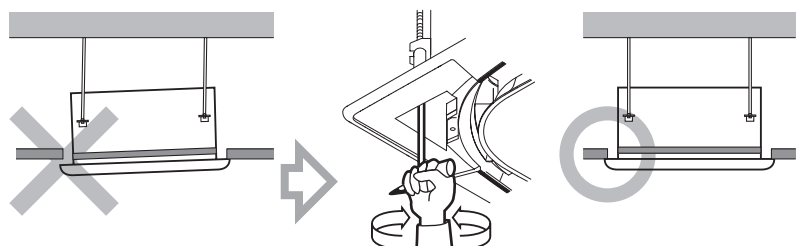

9

**■ BYCQ140D7W1W beyaz yalıtımlara sahiptir.**

Beyaz yalıtımlar üzerindeki kir oluşumu gözle görülür bir şekilde daha fazladır, bu nedenle yoğun kire maruz kalan ortamlarda BYCQ140D7W1W dekorasyon panelinin monte edilmesi tavsiye edilmez.

BYCQ140D7W1W dekorasyon paneli kullanıldığında, uzaktan kumanda üzerindeki filtre temizleme ekran göstergelerinin hafiften ağıra değiştirilmesi önerilir. Ayarın ağır olarak değiştirilmesi daha yüksek hava kirliliği durumundaki filtre temizleme ekran göstergelerine denk gelir. İç ünite tipine bağlı olarak, iç ünite montaj kılavuzundaki "Hava filtre işaretinin ayarlanması" veya "Saha ayarı" paragrafına bakın.

**■ Montajdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bir kenara atmayın. İleride başvurmak üzere arşivinizde saklayın.**

Ekipmanın veya aksesuarların hatalı montajı veya bağlanması elektrik çarpmasına, kısa devreye, sızmaya, yangına veya ekipmanın başka şekilde hasar görmesine neden olabilir. Sadece ekipmanla kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış, Daikin tarafından yapılmış aksesuarları kullanın ve bunların montajını bir yetkiliye yaptırın.

Montaj prosedürleri veya kullanım hakkında tereddütleriniz varsa, bilgi ve tavsiye için, daima satıcınızla irtibat kurun.

İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.


**Montaj öncesinde**

- Montaj sahasına ulaşıncaya kadar üniteyi ambalajından çıkartmayın.
- Bu kılavuzda açıklanmayan konular için iç ünitenin montaj kılavuzuna bakın.

NOT

**Montaj görevlisinin dikkatine**

İç ünitenin kullanım kılavuzunu kendisine göstererek sistemi nasıl doğru bir şekilde kullanacağını müşteriye mutlaka anlatın.

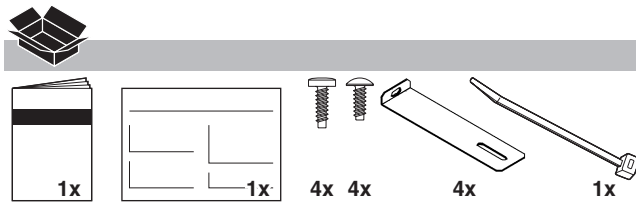
**Aksesuarlar****Montaj öncesi hazırlık**

Bu ünite için hava akış yönlerini seçebilirsiniz. Havayı 2 veya 3 yöne deşarj etmek için hava deşarj çıkışlarını kapatmak üzere opsiyonel blokaj dolgu kitinin alınması gerekir.

**Dekorasyon panel kullanımı**

Dekorasyon panelinin herhangi bir zarar görmemesi için aşağıdakilere dikkat edin:

- Hiçbir zaman paneli yüz üstü yere koymayın.
- Hiçbir zaman paneli bir duvara yaslamayın.
- Hiçbir zaman çıkıntılı bir cismin üzerine koymayın.
- İki tarafa açılır kapağın aksaklık yapmasını önlemek için hiçbir zaman iki tarafa açılır kapağa dokunmayın veya üzerine baskı uygulamayın.
- Dekoratif köşe kapağının arkasındaki 4 adet tırnağın hasar görmemesine dikkat edin.

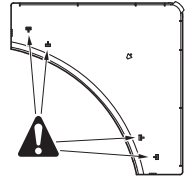**Dekorasyon panelinin montaj için hazırlanması****1 Emme ızgarasını dekorasyon panelinden çıkarın.**

- Emme ızgara kolunu (5) içeri doğru itin ve ızgarayı (2) açın. (Bkz. şekil 1)

- 1 Dekorasyon paneli
- 2 Emme ızgarası
- 3 Köşe dekorasyon kapağı
- 4 İki tarafa açılır kapaklar
- 5 Kol

- Bkz. şekil 2. Izgaranın çıkarılmasının mümkün olduğu konuma (2) ulaşıncaya kadar ızgarayı yaklaşık 45 derece (1) yukarı kaldırarak emme ızgarasını dekorasyon panelinden ayırın.

- Dekorasyon panelinden taşıma kartonunu (3) çıkarın (4 yerde).

- Emme ızgarasının (5) arkasından taşıma bandını (4) çıkarın (4 yerde).

**2 Köşelerdeki köşe dekorasyon kapaklarını ok yönünde yukarı çekerek çıkarın. (Bkz. şekil 3)****Dekorasyon panelinin iç üniteye takılması**

İç ünite montajı üzerine ayrıntılar için iç ünitenin montaj kılavuzuna bakın.

**1 Dekorasyon panelini takın (Bkz. şekil 5)**

- a Montaj braketi
- b Kanca
- c Boru kesimi
- d "Boru tarafı" işareti
- e Drenaj kesimi
- f "Drenaj tarafı" işareti
- g Geçici mandal
- h İki tarafa açılır kapağın motor kablosu

- 1 Dekorasyon paneli üzerinde bulunan boru tarafı ve drenaj tarafı işaretlerini iç ünitenin boru kesimi ve drenaj kesimi konumuyla karşılaştırarak dekorasyon panelini iç üniteye karşı tutun.
- 2 Geçici mandalı iç ünite gövdesinin kancalarına asarak dekorasyon panelini iç üniteye geçici olarak takın. (2 yerde)
- 3 Dekorasyon panelinin köşe kısımlarındaki 4 adet montaj braketini iç ünite gövdesi etrafındaki kancalara takın. İki tarafa açılır kapağın motor kablosunun iç ünite ile dekorasyon panelinin arasına sıkışmamasına dikkat edin.
- 4 Köşe kısmında yer alan 4 adet altıgen başlı vidanın hepsini de yaklaşık 5 mm vidalayın. Panel yükselecektir.
- 5 Dekorasyon panelini şekil üzerindeki oklarla gösterilen yönde döndürerek tavan açıklığı tamamen kapanacak şekilde ayarlayın.
- 6 **Şekil 6** (hava çıkışının kesiti) şekline bakın ve dekorasyon paneli ile iç ünite arasındaki sızdırmazlık malzemesinin kalınlığı 12 mm veya daha altına düşene kadar altıgen başlı vidaları sıkın.

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | İç ünite                |
| 2 | Tavan                   |
| 3 | Sızdırmazlık malzemesi  |
| 4 | Dekorasyon paneli       |
| 5 | İki tarafa açılır kapak |
| 6 | Hava çıkışı             |

## Önlemler

- Vidaların (bkz. **Şekil 4**) doğru bir şekilde sıkılmaması ünite içine ve tavan ile dekorasyon paneli (1) arasına hava sızmasına neden olarak kirlilik (2) ve çiy (3) oluşumuna yol açabilir.
- Vidalar sıkıldıktan sonra tavan ile dekorasyon paneli arasında boşluk kalırsa iç ünite gövde yüksekliğini yeniden ayarlayın (bkz. **Şekil 9**). Dekorasyon panelinin köşelerindeki deliklerden iç ünite gövde yüksekliğinin ayarlanması mümkündür. İç ünitenin düzlüğü korunmalı ve drenaj borusu bundan etkilenmemelidir.

## 2 Dekorasyon panelinin kablo donanımı (Bkz. **Şekil 8**)



Kablo bağlantısından önce güç beslemesini kestiğinizden emin olun!

- 1 İki tarafa açılır kapağın motor kablosu
- 2 Konektör
- 3 Elektrikli parçalar kutusu kapağı
- 4 Kancalar
- 5 Vida (2 yerde)
- 6 Kelepçe

- Elektrikli parçalar kutusu kapağını çıkarın. 2 vidayı gevşetin, elektrikli parçalar kutusu kapağını oklar yönünde kaydırın ve kancalardan boşaltın.
- Dekorasyon paneli üzerine yerleştirilmiş olan iki tarafa açılır kapak motor kablosunun konektörlerini sıkıca takın.
- İki tarafa açılır kapağın motor kablosunu verilen kelepçe ile sıkıca tespit edin.
- Çıkarmak için kullanılan yöntemi tersine uygulayarak elektrikli parçalar kutusu kapağını yerine takın.



İki tarafa açılır kapak motor kablosunun iç ünite ile dekorasyon paneli arasına ve elektrikli parçalar kutusu kapağı arasına sıkışmamasına dikkat edin.

## Emme ızgarası ile köşe dekorasyon kapağının takılması

### Emme ızgarasını takın


"Dekorasyon panelinin montaj için hazırlanması" sayfa 1 paragrafında gösterilen yöntemi tersine uygulayarak emme ızgarasını takın.

- Emme ızgarasını dekorasyon paneline astıktan sonra emme ızgarasının iplerini dekorasyon panelinin pimlerine takın.

NOT



İplerin pimlerden kurtulmaması için iplerin pimlerin dibine kadar itildiğinden emin olun.

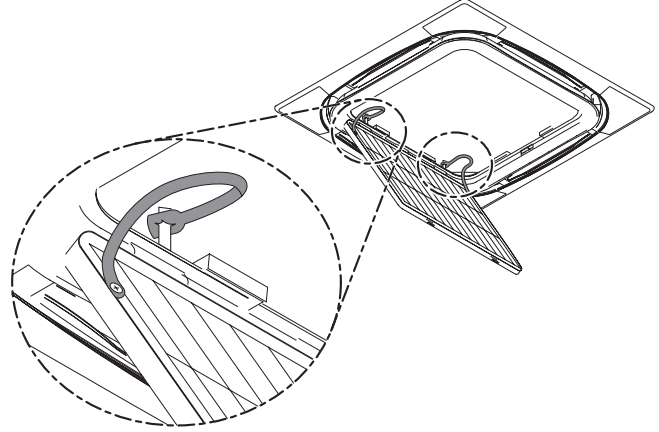

- Emme ızgarasını sadece 90 derece döndürerek 4 yönde takmak mümkündür.
- Çoklu ünitelerin emme ızgarasının yönünü ayarlarken veya müşterinin isteğine göre yönü değiştirin.

NOT



İplerin dekorasyon paneli ile emme ızgarası arasında sarkmadığından emin olun.

### Köşe dekorasyon kapağını takın

(Bkz. **Şekil 7**)

- 1 Köşe dekorasyon kapaklarının iplerini dekorasyon paneli pimlerine takın.


 
NOT


 



 
İç ünitenin dekorasyon paneli bakımı yapılırken köşe dekorasyon kapağı gevşediğinde, ip köşe dekorasyon kapağının yere düşmesini ve zarar görmesini önler.

 
- 2 Köşe dekorasyon kapaklarını takın.

- Önce köşe dekorasyon kapağının dik ucundaki kancayı dekorasyon paneli köşesindeki deliğe takın.
- Ardından köşe dekorasyon kapağının 4 adet mandalını dekorasyon panelinin deliklerine geçecek şekilde konumlandırın ve köşe dekorasyon kapağını yavaşça dekorasyon paneli üzerine bastırın.

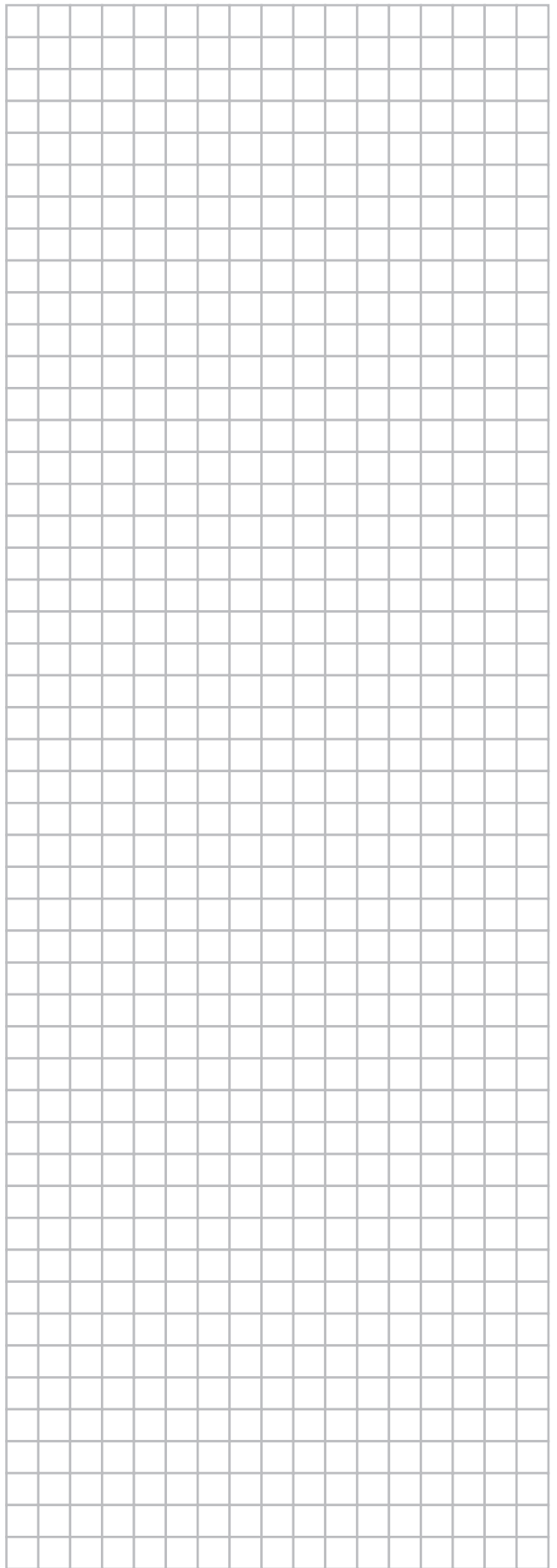

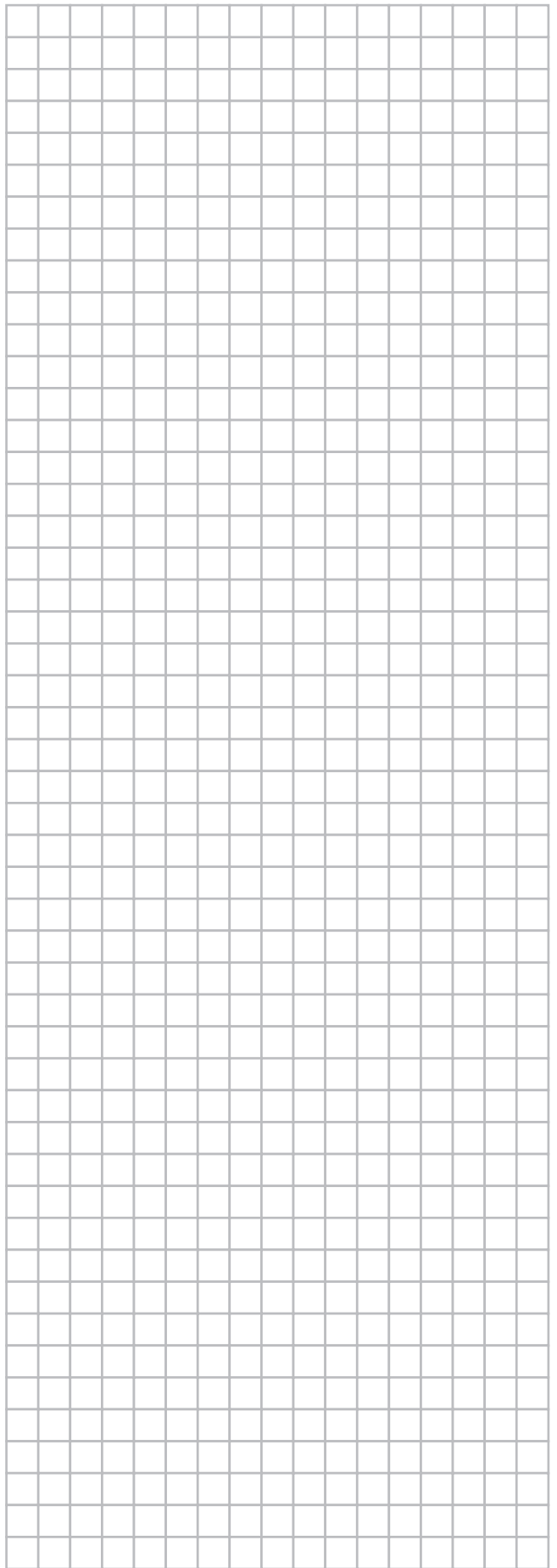

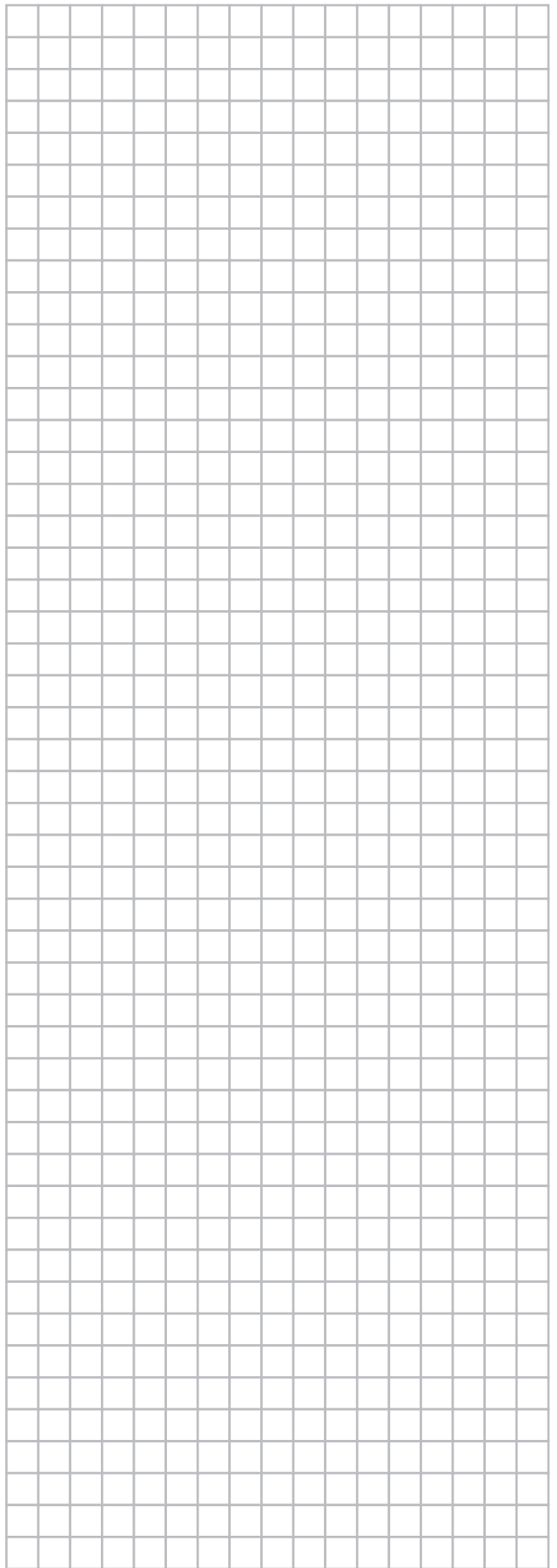



\*4P308606-1 A 0000000-\*

Copyright 2011 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P308606-1A 2013.10