


DAIKIN




Instrukcja montażu

Panel ozdobny


BYCQ140D7W1
BYCQ140D7W1W

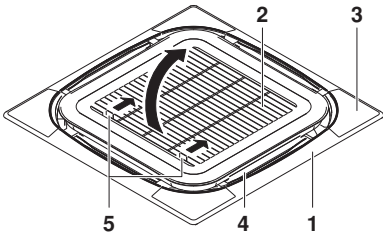

1

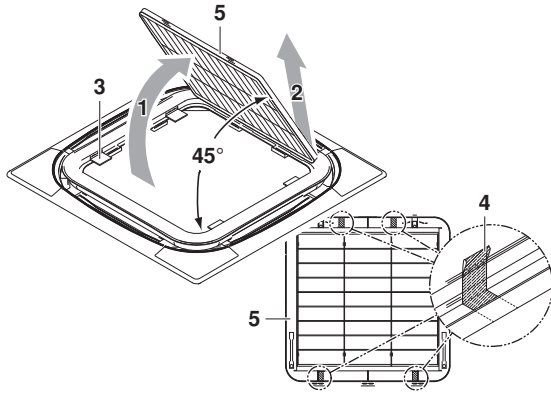


2

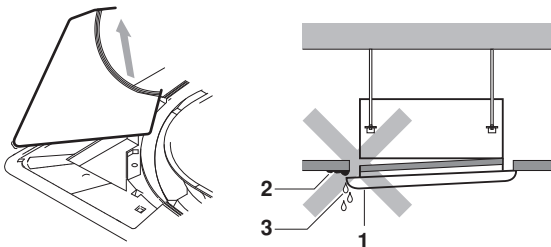


3


4

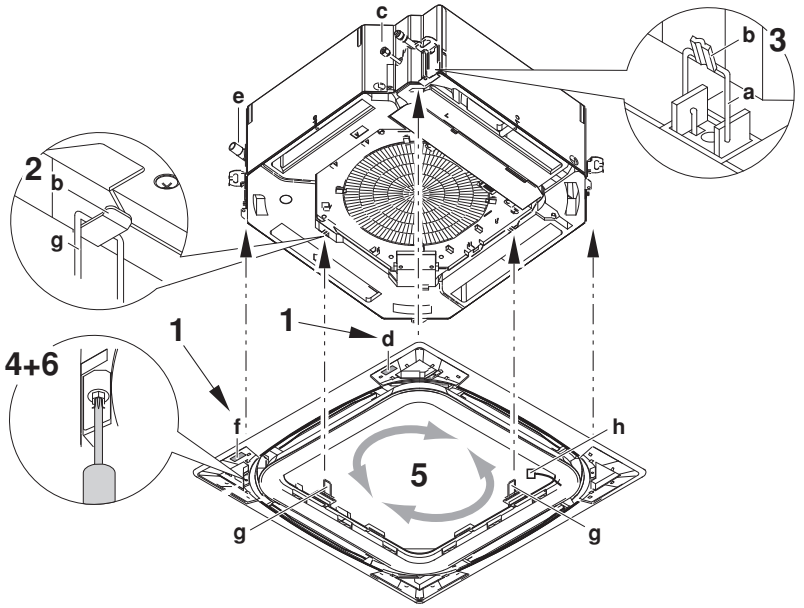


5

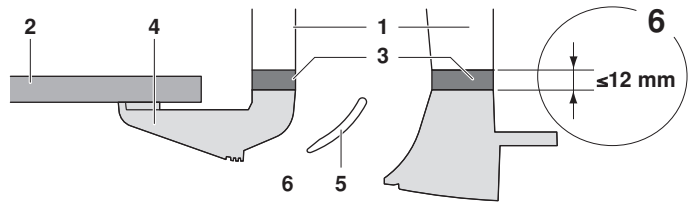


6

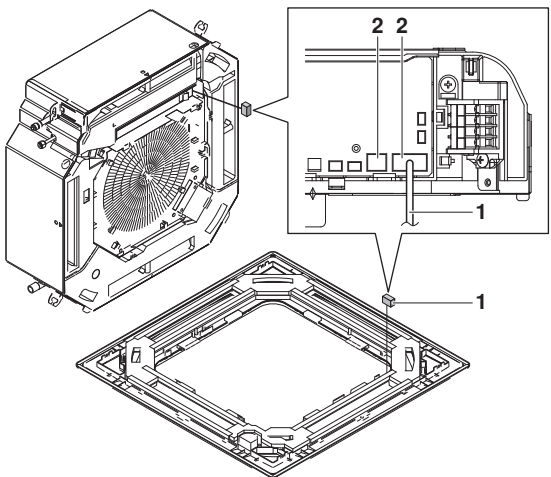

7

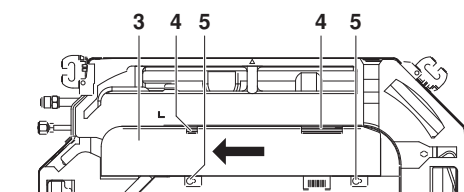

8

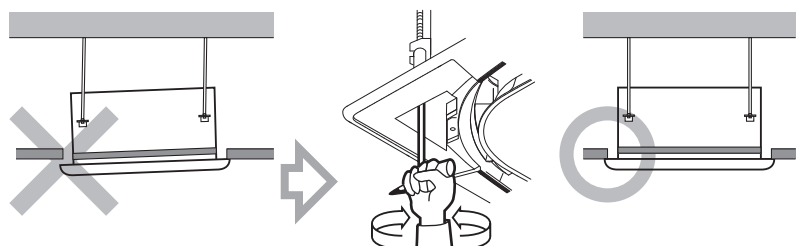

9



■ **Isolacja urządzenia BYCQ140D7W1W ma kolor biały.**

Należy pamiętać, że gromadzenie się zanieczyszczeń na białych fragmentach izolacji jest znacznie bardziej widoczne, a w konsekwencji nie jest zalecane instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia.

W przypadku korzystania z panelu ozdobnego BYCQ140D7W1W zaleca się zmianę wskazań wyświetlacza filtra czyszczącego na pilocie zdalnego sterowania z warunków lekkich na ciężkie. Zmiana ustawienia na warunki ciężkie odpowiada wskazaniom wyświetlacza dla cięższego zanieczyszczenia powietrza. Informacje dotyczące instalacji urządzenia wewnętrznego znajdują się w punkcie "Ustawianie wskaźnika filtra powietrza" lub "Konfiguracja w miejscu instalacji", w zależności od typu urządzenia wewnętrznego.

■ **Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie zapoznać się z tą instrukcją. Instrukcji nie należy wyrzucać. Powinna ona znaleźć się w archiwum, aby można z niej było korzystać w przyszłości.**

Nieprawidłowy montaż lub podłączenie urządzenia i akcesoriów może spowodować porażenie prądem elektrycznym, zwarcia, wycieki, pożar lub inne uszkodzenia sprzętu. Należy używać wyłącznie akcesoriów firmy Daikin, które zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania z tym urządzeniem; akcesoria powinny być montowane przez profesjonalistę.

Z wątpliwościami dotyczącymi procedury montażu lub eksploatacji należy zwracać się do dealera.

Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje w pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

Przed przystąpieniem do montażu

- Urządzenie powinno pozostawać w opakowaniu, dopóki nie zostanie przetransportowane do miejsca instalacji.
- Zagadnienia pominięte w tej instrukcji opisano w instrukcji montażu urządzenia wewnętrznego.

UWAGA

Instrukcje dla monterów



Należy koniecznie przedstawić użytkownikowi zasady prawidłowej obsługi systemu i pokazać mu dołączoną instrukcję obsługi urządzenia wewnętrznego.

Akcesoria




Przygotowania do montażu

Urządzenie to umożliwia wybór kierunku przepływu powietrza. Aby skierować wylot powietrza w 2 lub 3 kierunkach, należy zakupić opcjonalny zestaw podkładek blokujących do zamykania wylotów powietrza.

Przenoszenie panelu ozdobnego

Aby uniknąć uszkodzenia panelu ozdobnego, należy przestrzegać następujących zasad:

- Nigdy nie kładź panelu stroną wierzchnią w dół.
- Nie opieraj panelu o ścianę.
- Nie kładź panelu na wystających przedmiotach.
- Nie dotykaj ani nie wywieraj nacisku na kierownicę; pozwól to uniknąć usterek w jej działaniu.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić 4 wypustek z tyłu narożnej pokrywki ozdobnej.

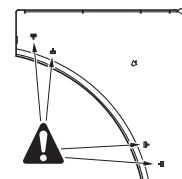

Przygotowanie panelu ozdobnego do montażu

1 Zdejmij kratkę ssącą z panelu ozdobnego.

- Popchnij dźwignię (5) kratki ssącej do wewnątrz i otwórz kratkę (2). (Patrz rysunek 1)

- 1 Panel ozdobny
- 2 Kratka ssąca
- 3 Narożna osłona ozdobna
- 4 Kierownice powietrza
- 5 Dźwignia

- Patrz rysunek 2. Odczep kratkę ssącą od panelu ozdobnego, unosząc ją pod kątem około 45 stopni (1) aż do uzyskania położenia, w którym możliwe jest jej zdjęcie (2).

- Z panelu ozdobnego zdejmij karton (3) zabezpieczający na czas transportu (w 4 miejscach).
- Z tyłu kratki ssącej (5) zdejmij taśmę (4) zabezpieczającą na czas transportu (w 4 miejscach).

2 Z każdego rogu zdejmij narożną osłonę ozdobną, pociągając ją w górę w kierunku strzałki. (Patrz rysunek 3)

Montaż panelu ozdobnego na urządzeniu wewnętrznym

Zagadnienia dotyczące montażu urządzenia wewnętrznego opisano w instrukcji montażu dołączonej do urządzenia.

1 Załóż panel ozdobny (Patrz rysunek 5)

- a Wspornik do montażu
- b Zaczep
- c Strona prowadzenia przewodów
- d Oznaczenie "strony prowadzenia przewodów"
- e Strona gromadzenia skroplin
- f Oznaczenie "strony gromadzenia skroplin"
- g Zatrask tymczasowy
- h Główny przewód silnika kierownicy

- 1 Zawieś panel ozdobny na urządzeniu wewnętrznym, dopasowując oznaczenia strony prowadzenia przewodów i strony gromadzenia skroplin na panelu ozdobnym odpowiednio do strony prowadzenia przewodów oraz strony gromadzenia skroplin urządzenia wewnętrznego.
- 2 Tymczasowo zamontuj panel ozdobny na urządzeniu wewnętrznym, wkładając zatrzask tymczasowy na zaczepach korpusu urządzenia wewnętrznego. (2 miejsca mocowania)
- 3 Zawieś 4 wsporniki do montażu na narożach panelu ozdobnego za pomocą zaczepów wokół korpusu urządzenia wewnętrznego.
Upewnij się, że główny przewód silnika kierownicy nie został przytrzaśnięty między urządzeniem wewnętrznym a panelem ozdobnym.
- 4 Wkręć wszystkie 4 wkręty z łbem sześciokątnym znajdujące się w narożach na głębokość około 5 mm. Panel podniesie się.
- 5 Dopasuj położenie panelu ozdobnego, obracając panel w kierunku oznaczonym strzałkami na rysunku, tak aby otwór w suficie został całkowicie zakryty.
- 6 Dokręć wkręty z łbem sześciokątnym, aż grubość materiału uszczelniającego między panelem ozdobnym i urządzeniem wewnętrznym będzie wynosić 12 mm lub mniej (zobacz rysunek 6 (przekrój wylotu powietrza)).

- 1 Urządzenie wewnętrzne
- 2 Sufit
- 3 Materiał uszczelniający
- 4 Panel ozdobny
- 5 Kierownica powietrza
- 6 Wylot powietrza

Środki ostrożności

- Nieprawidłowe dokręcenie wkrętów (patrz [rysunek 4](#)) może spowodować przedostawanie się powietrza do urządzenia oraz do szczeliny między sufitem a panelem (1), powodujące gromadzenie się zanieczyszczeń (2) i rosy (3).
- Jeśli po dokręceniu wkrętów między sufitem a panelem pozostanie szczelina, należy ponownie dopasować wysokość zamocowania urządzenia wewnętrznego (patrz [rysunek 9](#)). Dopasowanie wysokości zamocowania urządzenia wewnętrznego umożliwiając otwory w narożach panelu ozdobnego. Należy zachować wypoziomowanie urządzenia wewnętrznego i uważać, aby nie naruszyć przewodów spustowych.

2 Okablowanie panelu ozdobnego (Patrz [rysunek 8](#))



Przed poprowadzeniem przewodów należy upewnić się, że zasilanie jest wyłączone!

- 1 Główny przewód silnika kierownicy
- 2 Złącze
- 3 Pokrywa skrzynki elektrycznej
- 4 Zaczepy
- 5 Wkręty (w 2 miejscach)

- Zdemontuj pokrywę skrzynki elektrycznej.
Poluzuj 2 wkręty, przesuń pokrywę skrzynki elektrycznej w kierunku pokazanym przez strzałki i odłącz pokrywę z zaczepów.
- Pewnie podłącz złącza głównego przewodu silnika kierownicy zamontowane na panelu ozdobnym.
- Ponownie załóż pokrywę skrzynki elektrycznej, wykonując w odwrotnej kolejności czynności procedury zdejmowania.



Upewnij się, że główny przewód silnika kierownicy nie został przytrzaśnięty między urządzeniem wewnętrznym a panelem ozdobnym albo pokrywą skrzynki elektrycznej.

Montaż kratki ssącej i narożnej osłony ozdobnej

Montaż kratki ssącej


Założ kratkę ssącą, wykonując w odwrotnej kolejności czynności opisane w punkcie "[Przygotowanie panelu ozdobnego do montażu](#)" na stronie 1.

- Po zaczepieniu kratki ssącej na panelu ozdobnym zamocuj paski kratki ssącej do kołków w panelu ozdobnym.

UWAGA



Upewnij się, że paski zostały dociśnięte do podstawy kołków, tak aby nie mogły ześliznąć się z kołków.

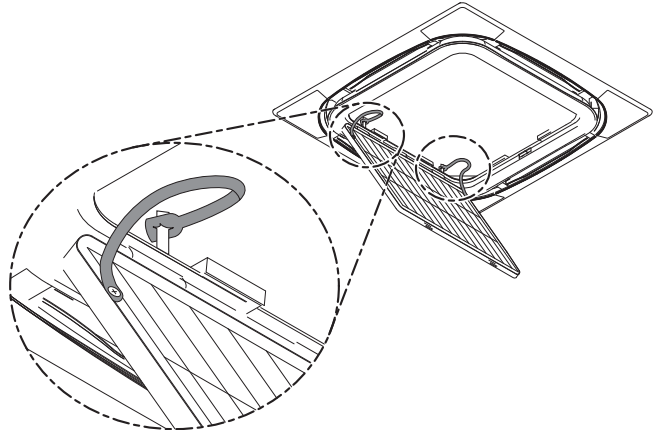

- Montaż kratki ssącej jest możliwy w każdym z 4 kierunków, co 90 stopni.
- Kierunek wlotu do kratki można dopasować w przypadku instalacji wielu urządzeń lub zgodnie z życzeniem użytkownika.

UWAGA



Upewnij się, że paski nie zwisają między panelem ozdobnym i kratką ssącą.

Założ narożną osłonę ozdobną

(Patrz [rysunek 7](#))

- 1 Zamocuj pasek każdej narożnej osłony ozdobnej do kołka w panelu ozdobnym.


 
UWAGA




 
Pasek zabezpiecza narożną osłonę ozdobną przed upadkiem na posadzkę i uszkodzeniem w razie poluzowania się osłony podczas konserwacji panelu ozdobnego urządzenia wewnętrznego.

- 2 Załóż narożne osłony ozdobne.

- Najpierw włóż zaczep na kwadratowej końcówce narożnej osłony ozdobnej w otwór w narożnej części panelu ozdobnego.
- Następnie 4 zatrzaski narożnej osłony ozdobnej ustaw w taki sposób, aby dopasować je do otworów w panelu ozdobnym i lekko dociśnij narożną osłonę ozdobną do panelu ozdobnego.

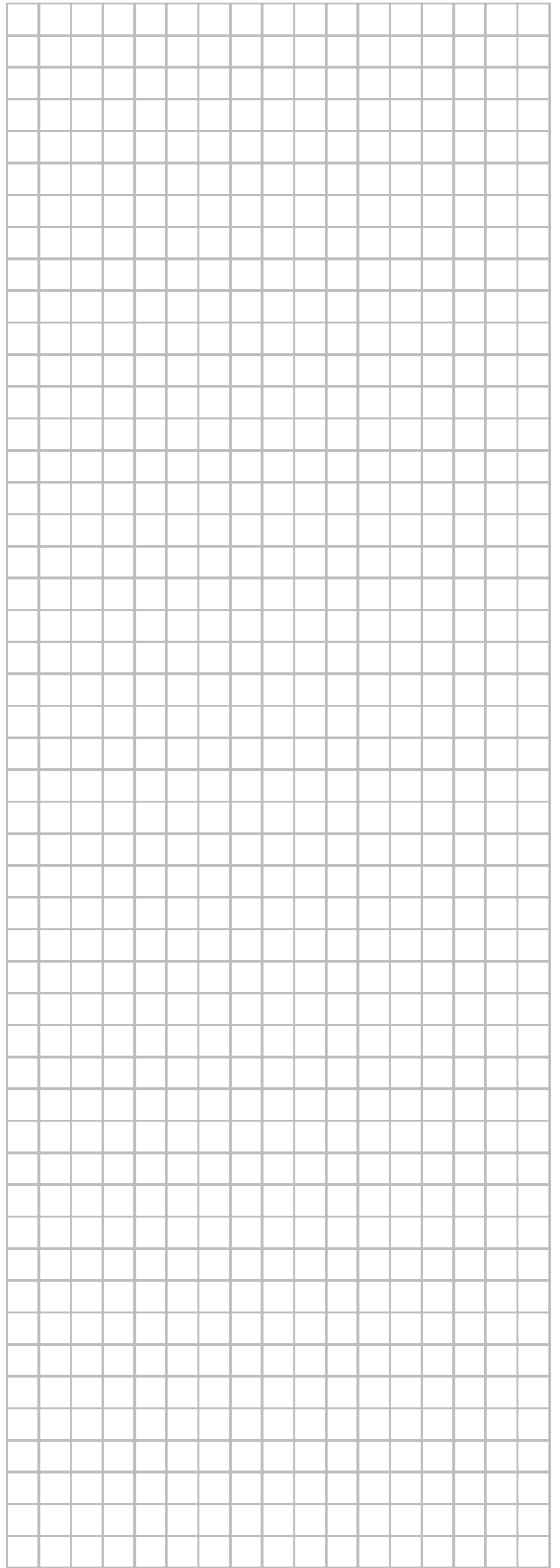



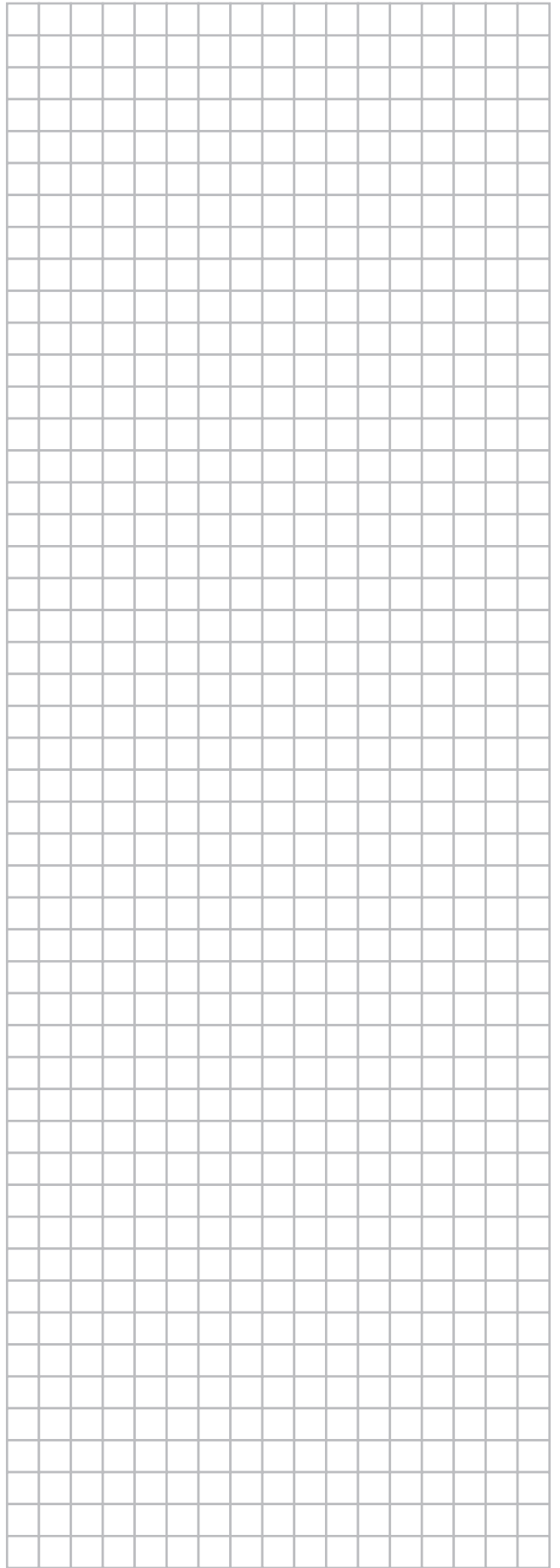



4P308606-1 000000L

Copyright 2011 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P308606 12.2011