


Ledningsadapter til  
elektriske tilslutningsenheder

KRP1BA58

# Installations- vejledning

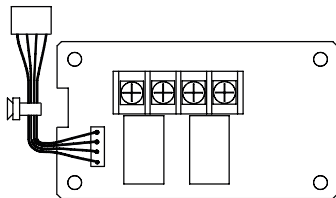







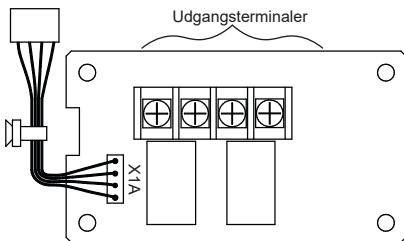
Sørg for at læse denne vejledning før installationen, og følg anvisningerne i den.

## Tilbehør

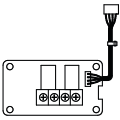Kontroller, at dette tilbehør medfølger:


Beteg-nelse	Adapter	Støtte til PCB	Klemme	Installations-vejledning
Form				
Mængde	1x	4x	3x	1x

## Navne på dele



# EI-ledning

- Se ledningsdiagrammet, der sidder på indendørsenheden, før du foretager ledningsføringen.
- Sørg for, at ledninger til enheder ikke føres hen over printkortet.
- Før ledninger mellem adapteren og indendørsenheden som beskrevet nedenfor.

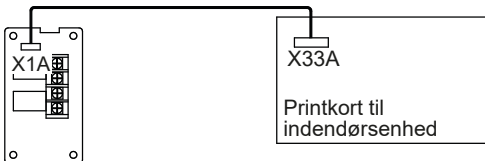


## Modtagelse af signal til betjeningsdisplayet

### Tilkobling af en timetæller

Der dannes et udgangssignal ved kontakten, når kompressoren kører.


Eksempel: Belastningskapacitet 20 mA og derover eller 1,2 A og derunder

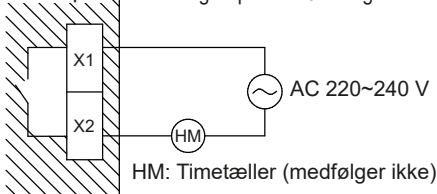

### Visning af ventilator TIL

Der dannes et udgangssignal ved kontakten, når ventilatoren kører.

Eksempel: Belastningskapacitet 20 mA og derover eller 1,2 A og derunder

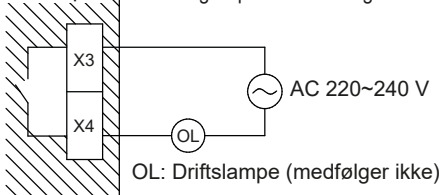



# Installation


- Høj- og lavspændingsledninger må ikke bundtes sammen.
- Bundt eventuelle overskydende ledninger med de påsatte kabelbindere for at holde løse ledninger væk fra indendørsenhedens printkort.

## Loftsmonteret kassettetype

 **Bemærk:** Installationsboks til adapter-PCB'et er nødvendig for at kunne installere adapteren.

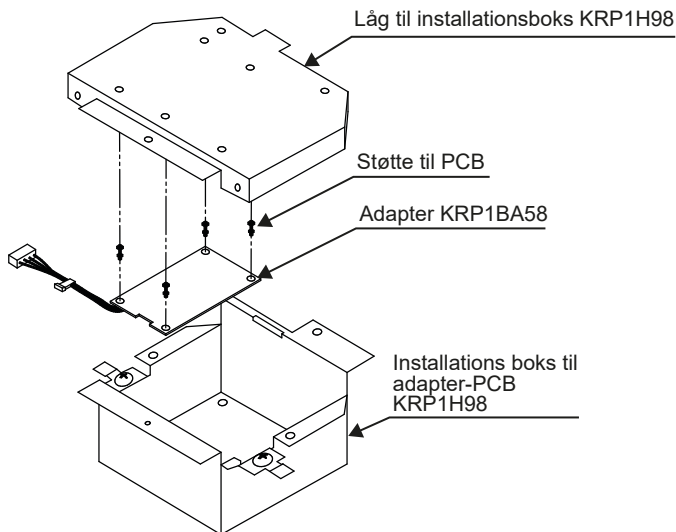



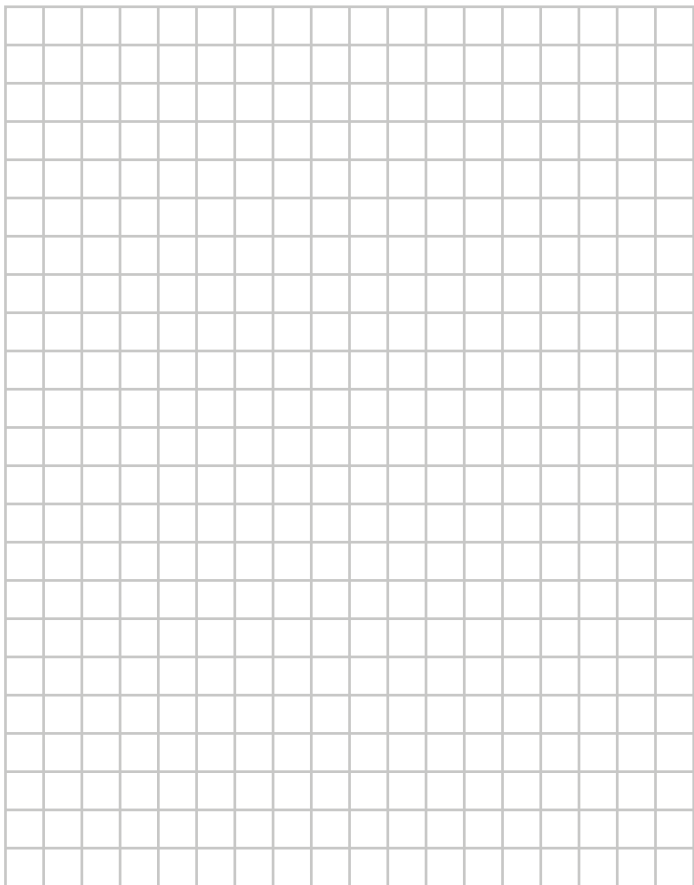

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium