


DAIKIN

4P563369-1

Elektriseadiste
juhtmeadapter

KRP1BA58

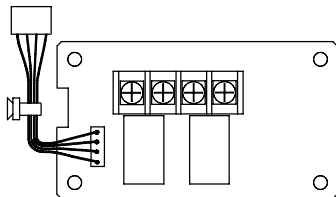



Paigaldusjuhend




Lugege seda juhendit enne paigaldamist ja järgige juhiseid.

 Lisatarvikud

 Kontrollige, kas kaasas on järgmised lisatarvikud:


Nimi	Adapter	Trükkplaadi tugi	Klamber	Paigaldusjuhend
Kuju				
Kogus	1x	4x	3x	1x

Osade nimetused

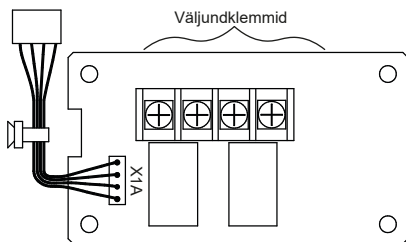

Elektrijuhtmed

- Vaadake enne juhtmete ühendamist siseseadmel olevat juhtmeskeemi.
- Jälgige seadmete juhtmete ühendamisel, et need ei läheks üle trükkplaadi.
- Ühendage adapteri juhe siseseadmega nagu kirjeldatud allpool.

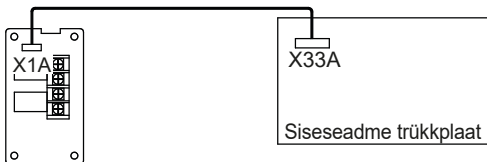


Töönäidiku signaali vastuvõtmine

Tunniloenduri kinnitamine

Väljund genereeritakse kontaktil kompressori töötamise ajal.


Näide: Lubatav kestevvool 20 mA ja enam või 1,2 A ja vähem

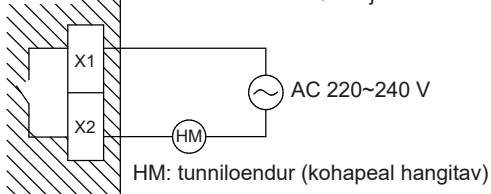

Ventilaator SEES kuva

Väljund genereeritakse kontaktil ventilaatori töötamise ajal.

Näide: Lubatav kestevvool 20 mA ja enam või 1,2 A ja vähem

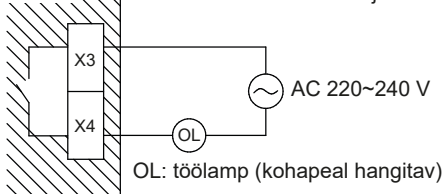



Paigaldamine


- Ärge köitke omavahel kimpu kokku madal- ja kõrgepingejuhtmeid.
- Köitke ülejäänud juhtmed kimpu kokku kaasasolevate kaablivitstega, et hoida lahtised juhtmed siseseadme trükkplaadilt eemal.

Laekinnitusega kassett-tüüp

 Märkus: Adapteri paigaldamiseks on vajalik adapteri trükkplaadi paigalduskarp.

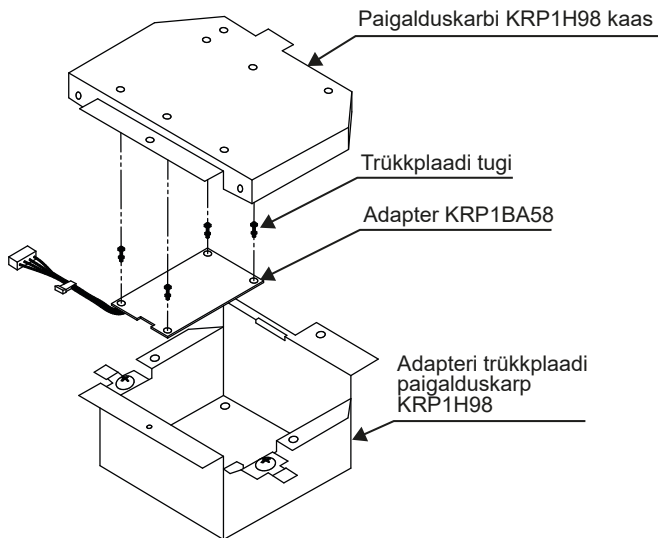



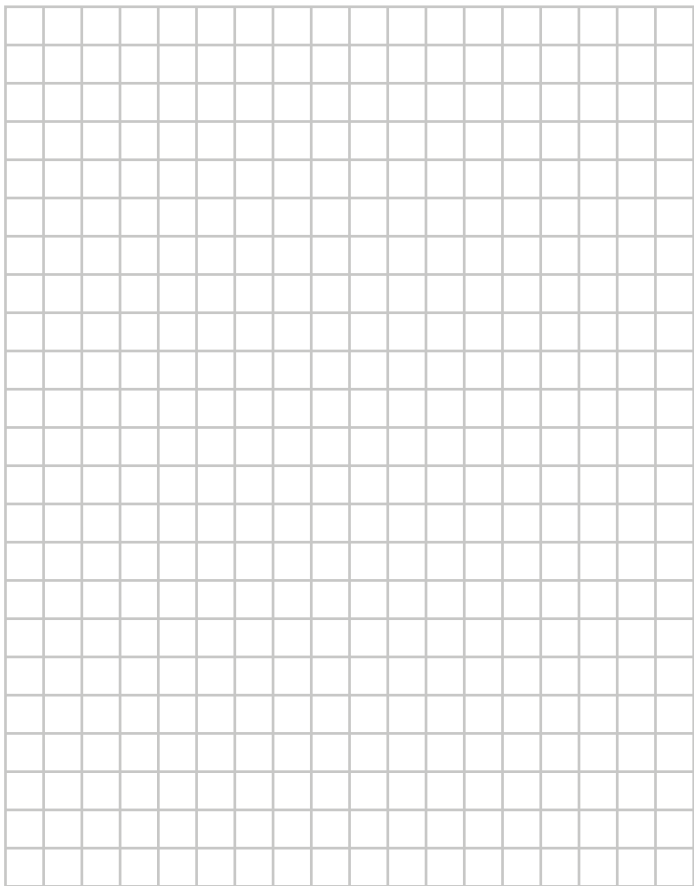

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium