


DAIKIN

4P563369-1

Kytkenämuuntaja
sähkölaitteille

KRP1BA58

 

 

Asennusopas

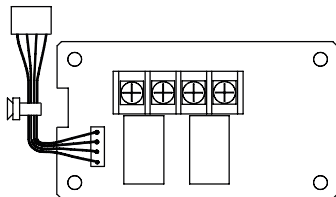


Lue tämä käyttöopas ennen asentamista ja noudata ohjeita.

Varusteet

Tarkista, ovatko seuraavat varusteet mukana:


Nimi	Muuntaja	Piirilevytuki	Pidike	Asennusopas
Muoto				
Määrä	1x	4x	3x	1x

Osien nimet

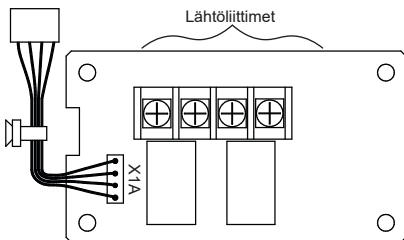

Sähköjohto

- Katso sisäyksikköön kiinnitettyä kytkentäkaaviota ennen johdotuksen tekemistä.
- Varmista, että yksiköiden johdot eivät ylitä piirilevyä johdotuksen aikana.
- Vedä muuntajan johto yksikköön seuraavasti.

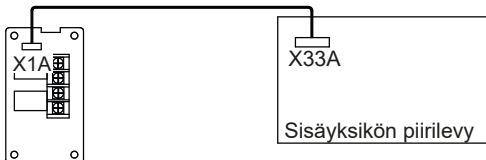


Käytön näyttösignaalin vastaanottaminen

Tuntimittarin kiinnittäminen

Lähtö luodaan kontaktissa, kun kompressori on käynnissä.

Esimerkki: Kantokyky vähintään 20 mA tai enintään 1,2 A

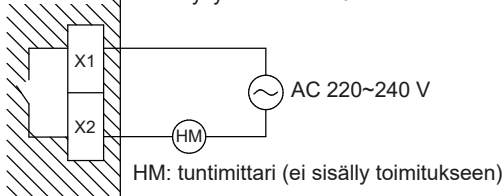


HM: tuntimittari (ei sisälly toimitukseen)

Tuulettimen virran näyttö

Lähtö luodaan kontaktissa, kun tuuletin on käynnissä.

Esimerkki: Kantokyky vähintään 20 mA tai enintään 1,2 A

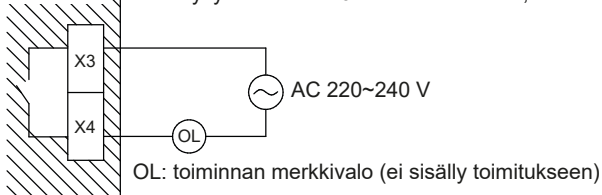


OL: toiminnan merkkivalo (ei sisälly toimitukseen)


Asennus


- Älä liitä matalan ja korkean jännitteen johtoja yhteen.
- Liitä ylimääräiset johdot yhteen mukana toimitetuilla siteillä, jotta ne eivät kosketa sisäyksikön piirilevyä.

Kattoon kiinnitetty kasettityyppi

 Huomaa: Piirilevyvuuntaajan asennusrasia vaaditaan vuuntaajan asentamiseen.

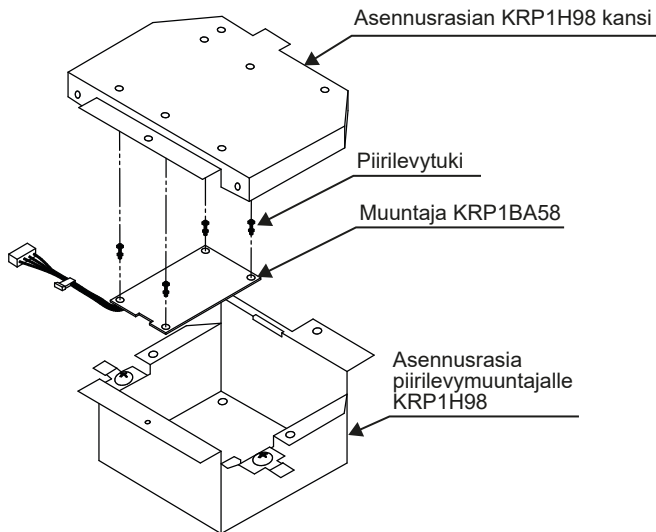



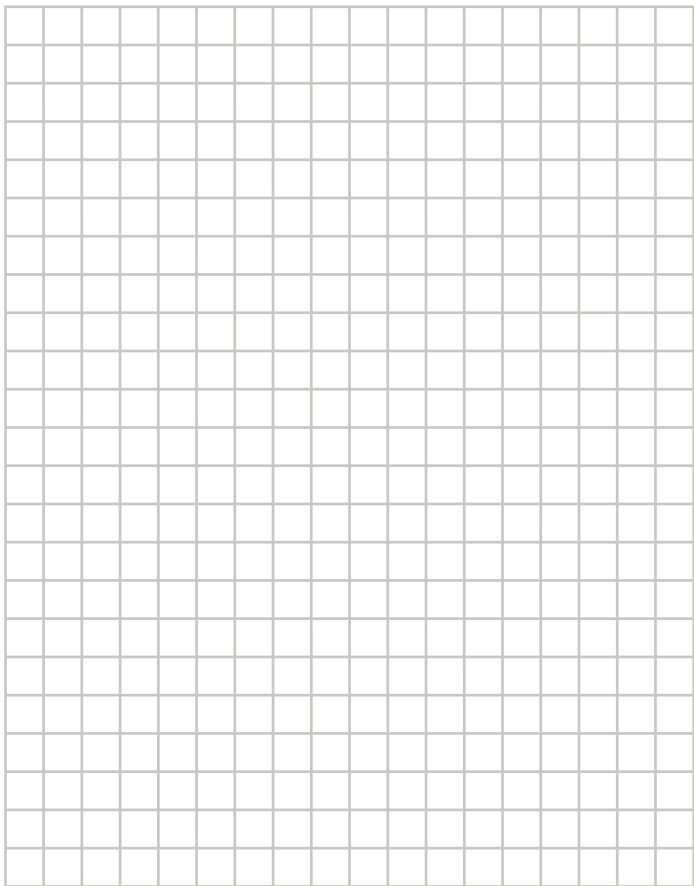

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium