


**DAIKIN**

4P563369-1

Adapter ožičenja  
za električne nastavke

KRP1BA58

Priručnik  
za postavljanje

 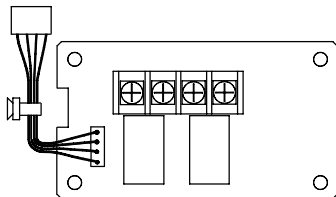

 
 





Obavezno pročitajte ovaj priručnik prije postavljanja i slijedite upute koje se u njemu nalaze.

## Pribor

Provjerite je priložena sljedeća oprema:


Naziv	Adapter	Podloga tiskane pločice	Obujmica	Priručnik za postavljanje
Oblik				
Količina	1x	4x	3x	1x

## Nazivi dijelova

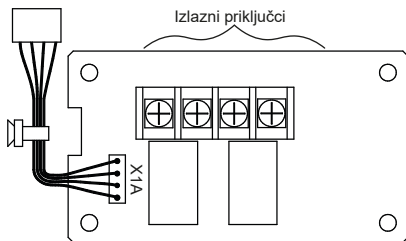

# Električna žica

- Prije pokušaja spajanja ožičenja proučite shemu ožičenja postavljenu na unutarnjoj jedinici.
- Prilikom polaganja ožičenja pazite na to da žice prema jedinicama ne prelaze preko tiskane pločice.
- Ožičenje između adaptera i unutarnje jedinice postavite na način opisan u nastavku.

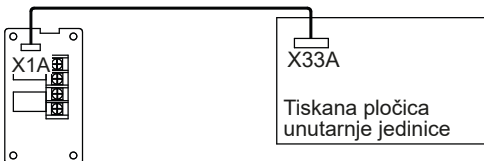


## Prijam signala indikatora rada

### Pričvršćivanje brojača radnih sati

Izlaz se generira na kontaktu dok je kompresor pokrenut.


Primjer: Kapacitet 20 mA i više ili 1,2 A i manje

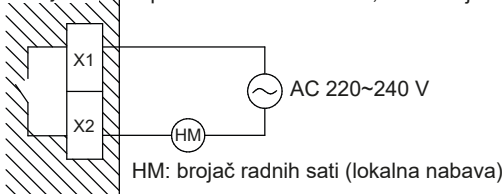

### Prikaz uljučenosti ventilatora

Izlaz se generira na kontaktu dok je ventilator pokrenut.

Primjer: Kapacitet 20 mA i više ili 1,2 A i manje

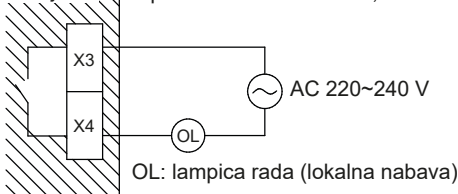



# Postavljanje


- Visokonaponske i niskonaponske žice nemojte spajati u svežanj.
- Višak žica povežite pričvršćenim kabelskim vezicama kako biste slobodno ožičenje zadržali podalje od tiskane pločice unutarnje jedinice.

## Stropni tip kazete

 **Napomena:** Za postavljanje adaptera tiskane pločice potrebna je ugradbena kutija za adapter.

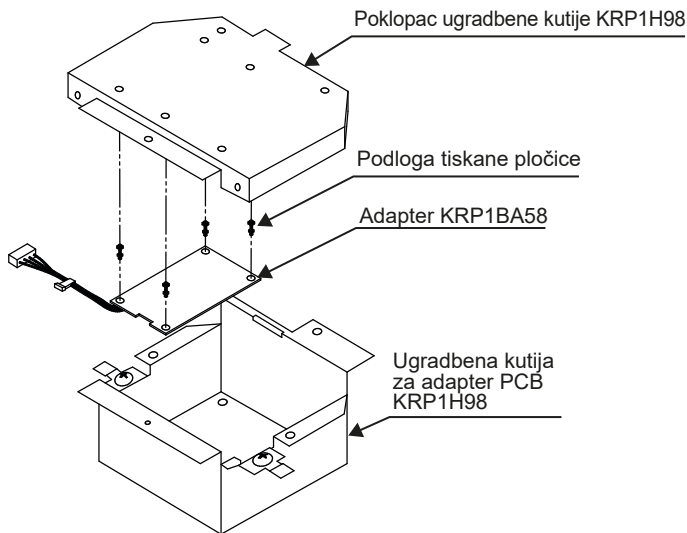



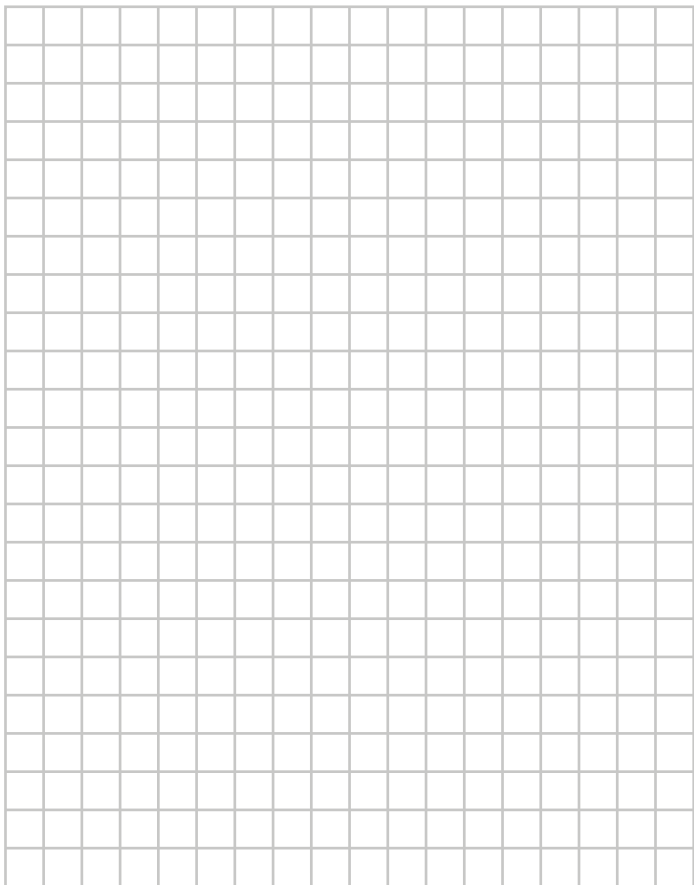

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium