


DAIKIN

4P563369-1

Проводной адаптер
для дополнительного
электрооборудования

KRP1BA58



Руководство
по монтажу

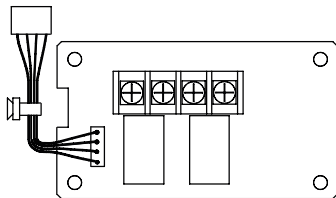


Перед монтажом ознакомьтесь с данным руководством и выполняйте представленные в нем инструкции.

Принадлежности

 Убедитесь в том, что в комплект поставки входят следующие принадлежности:


Наименование	Адаптер	Кронштейн для печатной платы	Зажим	Руководство по монтажу
Форма				
Количество	1x	4x	3x	1x

Наименования деталей

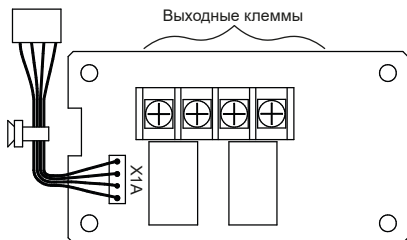

Электропроводка

- Перед монтажом электропроводки ознакомьтесь с электрической схемой, прилагаемой к внутреннему агрегату.
- При монтаже убедитесь в том, что провода к блокам не проложены поверх печатной платы.
- Подсоедините адаптер к внутреннему агрегату, как описано ниже.

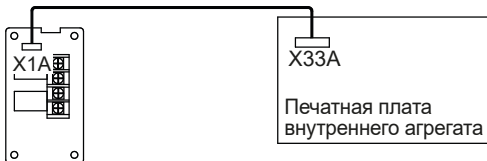


Прием сигнала индикатора работы

Подключение счетчика времени

Выходной сигнал на контактах формируется во время работы компрессора.


Пример: Допустимая сила тока: от 20 мА до 1,2 А

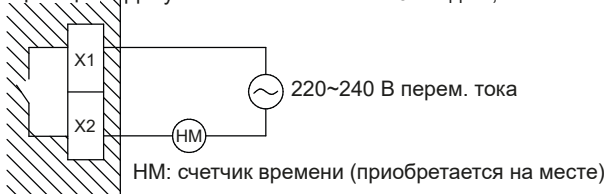

Индикатор включения вентилятора

Выходной сигнал на контактах формируется во время работы вентилятора.

Пример: Допустимая сила тока: от 20 мА до 1,2 А

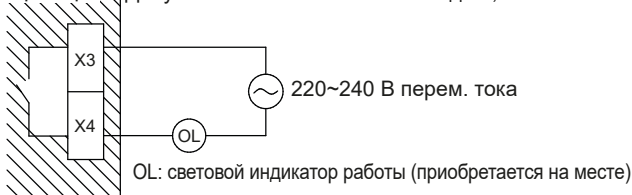



Монтаж


- Связка проводов низкого и высокого напряжения не допускается.
- Незакрепленные провода объедините в пучок с помощью прилагаемых кабельных стяжек так, чтобы они не соприкасались с печатной платой внутреннего агрегата.

Кассетный тип для потолочного монтажа

  Примечание. Для монтажа адаптера требуется монтажная коробка для печатной платы адаптера.

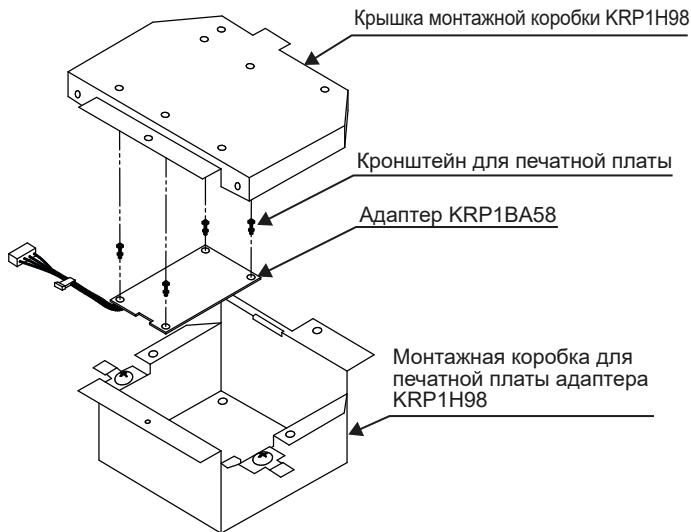





DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium