


Vmesnik za ožičenje  
za električne dodatke

KRP1BA58

Priložnik  
za montažo

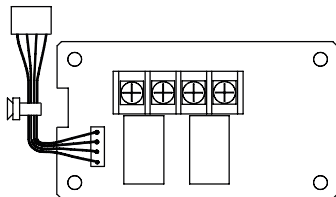








Pred montažo obvezno preberite ta priročnik in sledite navodilom.

## Oprema

  Preverite, ali je priložena naslednja dodatna oprema:


Naziv	Vmesnik	Nosilec tiskanega vezja	Vezica	Priročnik za montažo
Oblika				
Količina	1x	4x	3x	1x

## Imena delov

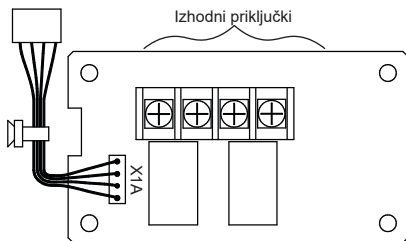

# Električni vodnik

- Preden poskusite priključiti kable, glejte vezalno shemo, priloženo notranji enoti.
- Poskrbite, da kabli proti enotam pri ožičenju ne prehajajo prek tiskanega vezja.
- Priključite vmesnik na notranjo enoto, kot je opisano spodaj.

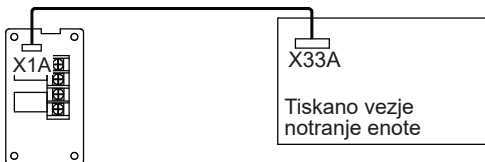


## Sprejemanje signala za prikaz delovanja

### Pritrjevanje števec ur

Izhod se ustvari na kontaktu med delovanjem kompresorja.


Primer: Prevodnost 20 mA in več ali 1,2 A in manj

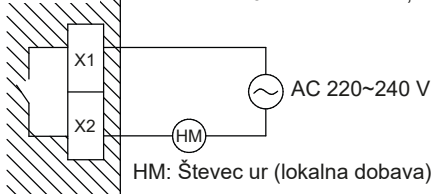

### Prikaz vklopljenosti ventilatorja

Izhod se ustvari na kontaktu med delovanjem ventilatorja.

Primer: Prevodnost 20 mA in več ali 1,2 A in manj

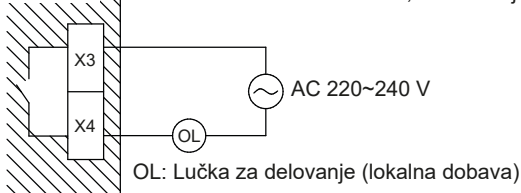



# Montaža


- Ne spenjajte skupaj nizko- in visokonapetostnih kablov.
- S priloženimi kabelskimi vezicami spnite morebitne ohlapne kable, da preprečite stik s tiskanim vezjem notranje enote.

## Stropna kasetna naprava

 **Opomba:** Za vgradnjo vmesnika je potrebna vgradna omarica za tiskano vezje vmesnika.

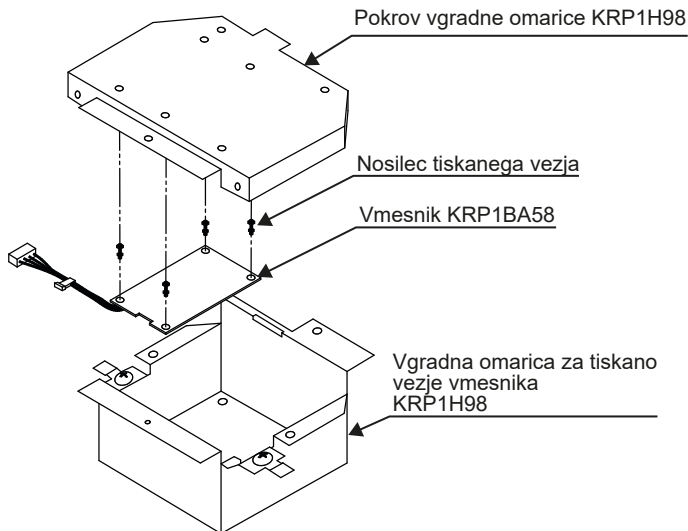



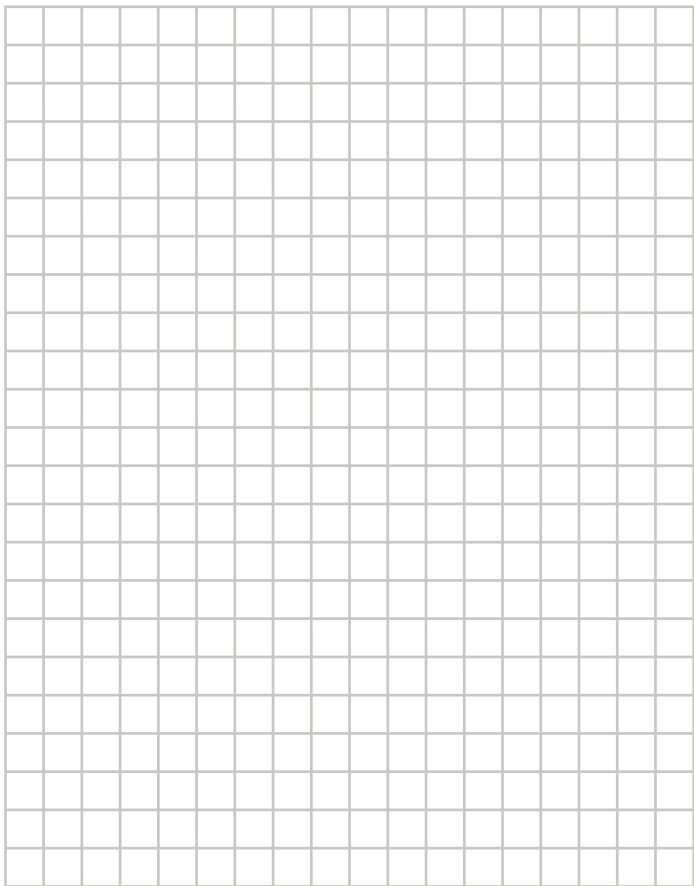

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium